


# A100・A400・A800-W Series

● 接続口径：1/8～1

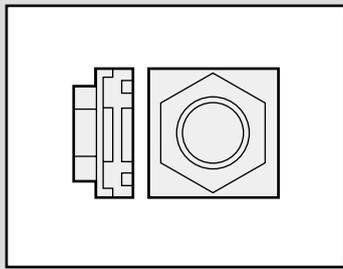


## 外形寸法および使用例

### 配管アダプタセット

- 形番：A100-6、8、10-W  
A400-8、10、15、20-W  
A800-20、25、32-W

● 使用例

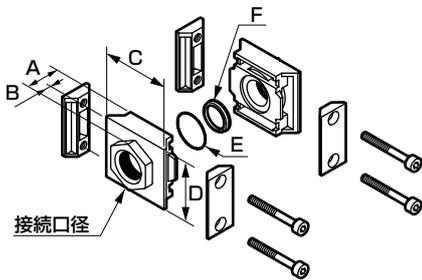

・材質：アルミ合金ダイカスト  
塗装処理


| 形番         | 接続口径  | 適用機種                         | A                  | B                 | C  | D  | E(Oリング)               | F(ガスケット) | その他                                  | 質量(kg) |
|------------|-------|------------------------------|--------------------|-------------------|----|----|-----------------------|----------|--------------------------------------|--------|
| A100-6※-W  | 1/8   |                              |                    |                   |    |    | JASO-2013<br>1本       | 1本       | -                                    | 0.09   |
| A100-8※-W  | 1/4   | 1000シリーズ                     | 21.5               | 13.5              | 40 | 36 | JASO-2013<br>1本       | 1本       | -                                    | 0.09   |
| A100-10※-W | 3/8   |                              |                    |                   |    |    | JASO-2013<br>1本       | 1本       | -                                    | 0.09   |
| A400-8※-W  | 1/4   | 2000<br>3000<br>4000<br>シリーズ | 20<br>(25)<br>{34} | 6<br>(11)<br>{20} | 50 | 45 | JISB2401<br>P21<br>1本 | 1本       | ( )内数字<br>は3/4<br>{ }内数字<br>は1<br>の時 | 0.16   |
| A400-10※-W | 3/8   |                              |                    |                   |    |    |                       |          |                                      |        |
| A400-15※-W | 1/2   |                              |                    |                   |    |    |                       |          |                                      |        |
| A400-20※-W | 3/4   |                              |                    |                   |    |    |                       |          |                                      |        |
| A400-25※-W | 1     |                              |                    |                   |    |    |                       |          |                                      | 0.28   |
| A800-20※-W | 3/4   | 6000<br>8000シリーズ             | 35<br>(38)         | 15<br>(18)        | 81 | 66 | AS568-127<br>1本       | 1本       | ( )内数字<br>は1 1/4<br>の時               | 0.53   |
| A800-25※-W | 1     |                              |                    |                   |    |    |                       |          |                                      |        |
| A800-32※-W | 1 1/4 |                              |                    |                   |    |    |                       |          |                                      |        |

※無記号：Rcねじ/N：NPTねじ/G：Gねじ

### T形ブラケット付配管アダプタセット

- 形番：A100-6、8、10-W-B11W  
A400-8、10、15-W-B31W  
A400-8、10、15、20-W-B41W  
A800-20、25、32-W-B81W  
(T形ブラケットセット付)

● 使用例

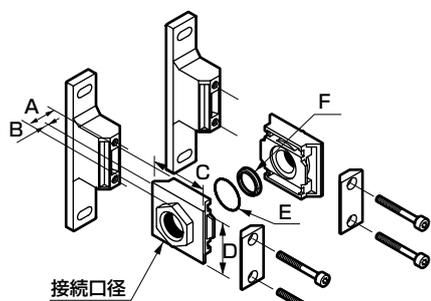

・材質：アルミ合金ダイカスト  
塗装処理

| 形番              | 接続口径  | 適用機種                 | A                  | B                 | C  | D  | E(Oリング)               | F(ガスケット) | その他                                  | 質量(kg) |
|-----------------|-------|----------------------|--------------------|-------------------|----|----|-----------------------|----------|--------------------------------------|--------|
| A100-6※-W-B11W  | 1/8   |                      |                    |                   |    |    | JASO-2013<br>1本       | 1本       | -                                    | 0.11   |
| A100-8※-W-B11W  | 1/4   | 1000シリーズ             | 21.5               | 13.5              | 40 | 36 | JASO-2013<br>1本       | 1本       | -                                    | 0.11   |
| A100-10※-W-B11W | 3/8   |                      |                    |                   |    |    | JASO-2013<br>1本       | 1本       | -                                    | 0.11   |
| A400-8※-W-B31W  | 1/4   | 2000<br>3000<br>シリーズ | 20                 | 6                 | 50 | 45 | JISB2401<br>P21<br>1本 | 1本       | ( )内数字<br>は3/4<br>{ }内数字<br>は1<br>の時 | 0.21   |
| A400-10※-W-B31W | 3/8   |                      |                    |                   |    |    |                       |          |                                      |        |
| A400-15※-W-B31W | 1/2   |                      |                    |                   |    |    |                       |          |                                      |        |
| A400-8※-W-B41W  | 1/4   |                      |                    |                   |    |    |                       |          |                                      |        |
| A400-10※-W-B41W | 3/8   | 4000シリーズ             | 20<br>(25)<br>{34} | 6<br>(11)<br>{20} | 50 | 45 | JISB2401<br>P21<br>1本 | 1本       | ( )内数字<br>は3/4<br>{ }内数字<br>は1<br>の時 | 0.21   |
| A400-15※-W-B41W | 1/2   |                      |                    |                   |    |    |                       |          |                                      |        |
| A400-20※-W-B41W | 3/4   |                      |                    |                   |    |    |                       |          |                                      |        |
| A400-25※-W-B41W | 1     |                      |                    |                   |    |    |                       |          |                                      |        |
| A800-20※-W-B81W | 3/4   | 6000<br>8000シリーズ     | 35<br>(38)         | 15<br>(18)        | 81 | 66 | AS568-127<br>1本       | 1本       | ( )内数字<br>は1 1/4<br>の時               | 0.61   |
| A800-25※-W-B81W | 1     |                      |                    |                   |    |    |                       |          |                                      |        |
| A800-32※-W-B81W | 1 1/4 |                      |                    |                   |    |    |                       |          |                                      |        |

※無記号：Rcねじ/N：NPTねじ/G：Gねじ

- F.R.L
- F.R
- F
- R
- L
- ドレンセパレータ
- 機械式圧力SW
- 残圧排出弁
- スロースタートバルブ
- 抗菌除菌F
- 難燃FR
- 禁油R
- 中圧FR
- ノンパブルFRL
- 屋外FRL
- アダプタジョイナー
- 圧力計
- 小形FRL
- 大形FRL
- 精密R
- 真空F・R
- クリーンFR
- 電空R
- エアスタ
- スピードコントローラ
- サイレンサ
- 逆止弁・チェック弁他
- 継手・チューブ
- ノズル
- エアユニット
- 精密機器
- 電子式圧力SW
- 音響・密着確認SW
- エアセンサ
- クーラント用圧力SW
- 気体温度センサコントローラ
- 水用流量センサ
- 全空圧システム(トータルエア)
- 全空圧システム(ガソ)
- 気体発生装置
- 冷凍式ドライヤ
- 乾燥剤式ドライヤ
- 高分子膜式ドライヤ
- メインラインフィルタ
- ドレン排出器他
- 巻末