


MR10R Series

使用圧力0.2MPa、超小形・省スペース。

高分析精度を追求、微量の薬液制御に威力。

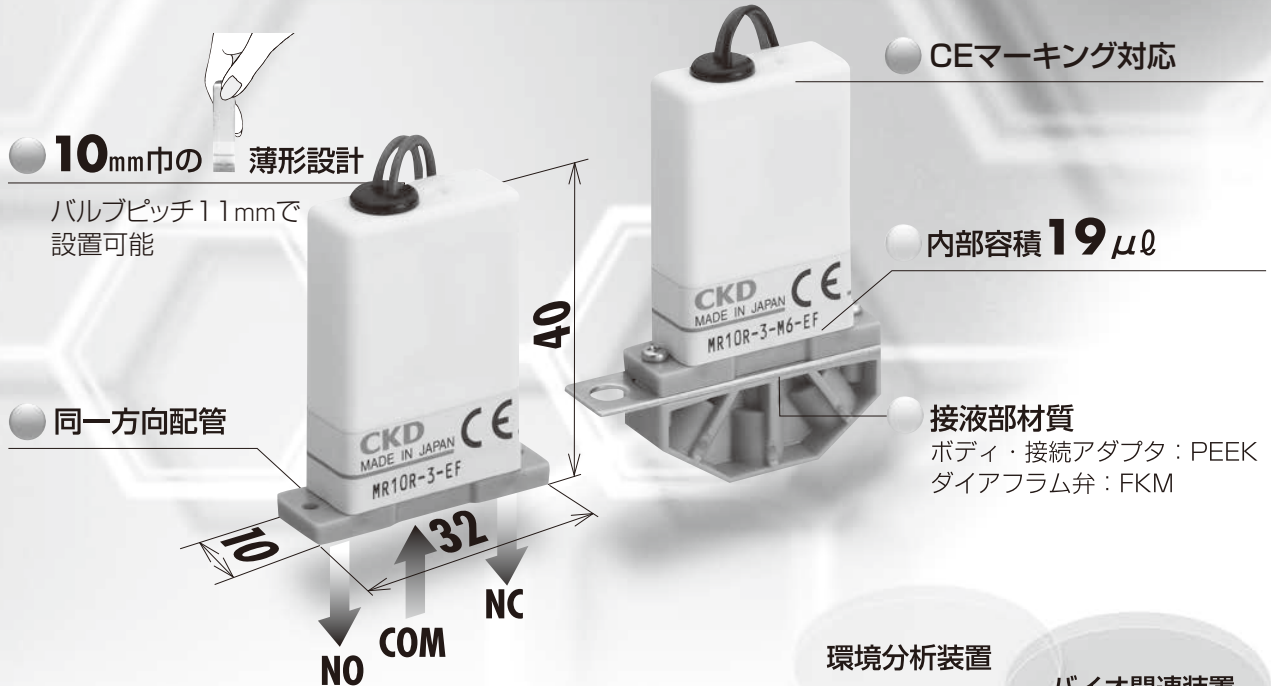

分析装置の分注工程に最適。

接液部材質に樹脂材・ゴム材を採用し、金属を排除したのが
メタルフリー小形薬液用2・3ポート電磁弁MR10Rシリーズです。

薄形・省スペース、優れた設置性、安心構造、信頼性、長寿命設計等、トータル性能の高いバルブです。

● 1000万回の高寿命

当社試験条件によるテスト結果です。

● 内部容積 **19 μ l**

電磁弁内部の洗浄が容易。
試薬などの無駄も削減できます。

● 発熱を抑えた設計

コイルの発熱による分析精度への影響を
最小限に抑え、省電力も実現しました。

● 配管方式 **2**タイプ

用途にあわせてお選びください



● アクチュエータ形



● 直接配管形

● 2ポート弁と3ポート弁 同一形状