



エアフィルタ F1000・F2000・F3000 F4000・F6000・F8000-W Series

ダスト除去用5 μ mエレメント、タール除去用。
0.3 μ mのエレメントをシリーズ化。(F1000シリーズは除く) ● 接続口径：1/8～1
回路図記号

RoHS

CAD

仕様

項目	F1000-W	F2000-W	F3000-W	F4000-W	F6000-W	F8000-W
外観						
使用流体	圧縮空気					
最高使用圧力 MPa	1.0					
耐圧力 MPa	1.5					
周囲温度・流体温度 $^{\circ}$ C	5～60					
ろ過度 μ m	5		5又は0.3			
ドレン貯容量 cm^3	12	25	45	80	80	80 (注)
接続口径 Rc	1/8、1/4 (3/8はアダプタ使用)	1/4、3/8 (1/2はアダプタ使用)		1/4、3/8、1/2 (3/4はアダプタ使用)	3/4、1 (1 1/4はアダプタ使用)	3/4、1 (1 1/4はアダプタ使用)
質量 kg	0.087	0.24	0.25	0.45	0.9	1.16
標準装備品	ボウルガード					

注：手動ドレンコックタイプのみは、最大 170 cm^3 まで貯めることが可能です。

詳細については



Click!

CKD 機器商品サイト (<https://www.ckd.co.jp/kiki/jp/>) → 「形番」をご覧ください。

P4 Series

バリエーション別対応表

	F1000-W	F2000-W	F3000-W	F4000-W	F6000-W	F8000-W
接続口径	Rc1/8, 1/4	Rc1/4, 3/8	Rc1/4, 3/8	Rc1/4, 3/8, 1/2	Rc3/4, 1	Rc3/4, 1
P4	●	●	●	●	●	●
P40		●	●	●	●	

- ：対象機種
○：準対象機種
▲：お問い合わせください
■：対象外

注1：オートドレンは対応できません。
注2：メタルボウルは対応できません。
注3：YエレメントはP40では対応できません。

形番表示方法



①機種形番

②接続口径

③オプション

④配管アダプタセット (添付)

⑤ブラケット (添付)

※オプションの説明については、CKD機器商品サイト (<https://www.ckd.co.jp/kiki/jp/>) →「形番」をご覧ください。

①機種形番

F1000	F2000	F3000	F4000	F6000	F8000
0	0	0	0	0	0


記号	内容						
②接続口径							
6	Rc1/8	●					
8	Rc1/4	●	●	●	●		
10	Rc3/8		●	●	●		
15	Rc1/2				●		
20	Rc3/4					●	●
25	Rc1					●	●
③オプション							
ドレン排出 注3	無記号	手動ドレンコック付き	●	●	●	●	●
ボウル材質 注4	無記号	ポリカーボネイトボウル	●	●	●	●	●
	Z	ナイロンボウル	●	●	●	●	●
エレメント 注5	無記号	5μm	●	●	●	●	●
	Y	0.3μm(サブミクロン)			●	●	●
流れ方向	無記号	標準流れ(左→右)	●	●	●	●	●
	X1	逆流(右→左)	●	●	●	●	●
④配管アダプタセット (添付) 注1、注2							
無記号	添付なし	●	●	●	●	●	●
A6※W	1/8配管アダプタセット	●					
A8※W	1/4配管アダプタセット	●	●	●	●		
A10※W	3/8配管アダプタセット	●	●	●	●		
A15※W	1/2配管アダプタセット		●	●	●		
A20※W	3/4配管アダプタセット				●	●	●
A25※W	1配管アダプタセット					●	●
A32※W	1 1/4配管アダプタセット					●	●
⑤ブラケット (添付) 491ページ							
無記号	添付なし	●	●	●	●	●	●
BW	C形ブラケット	●	●	●	●	●	●

⚠ 形番選定にあたっての注意事項


注1：配管アダプタセットとC形ブラケットの同時使用はできません。
注2：配管アダプタセットは、ジョイナセットが添付されます。
注3：オートドレンは対応できません。
注4：メタルボウルは対応できません。
注5：YエレメントはP40では対応できません。

流量特性


● F1000-6-W

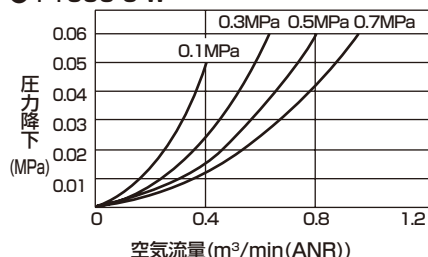


● F1000-8-W

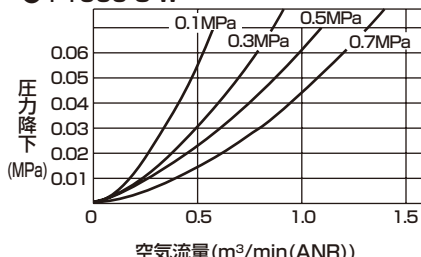


● F2000-8-W

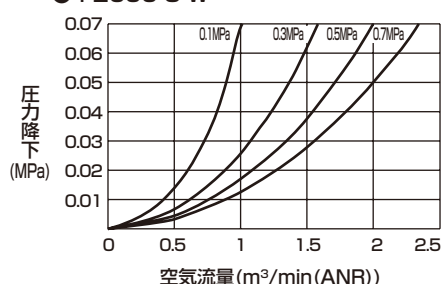


● F2000-10-W

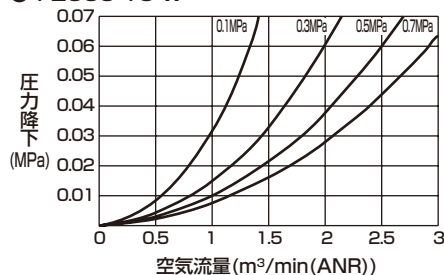


● F3000-8-W

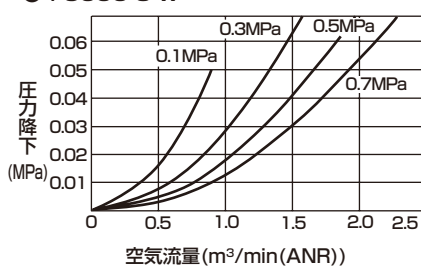


● F3000-10-W

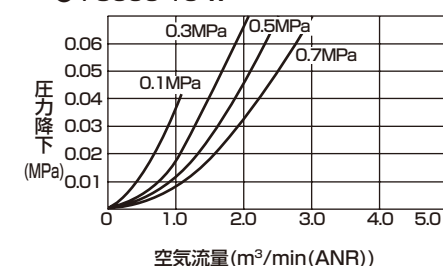


● F4000-8-W

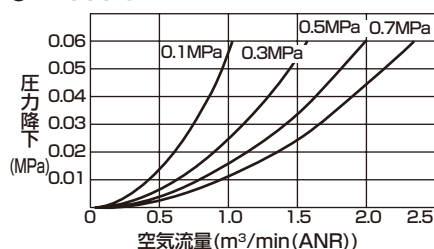


● F4000-10-W

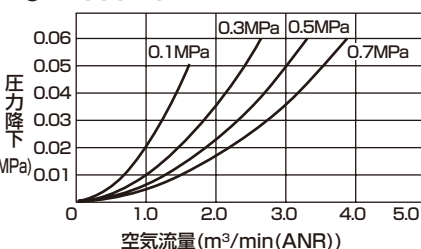


● F4000-15-W

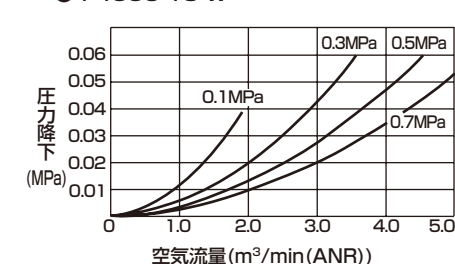


● F6000-20-W

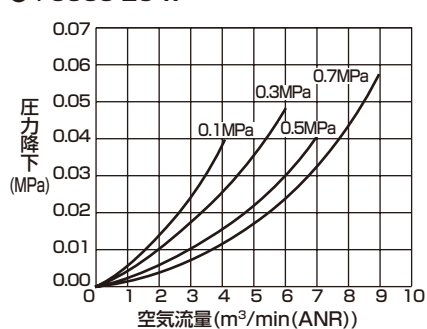


● F6000-25-W

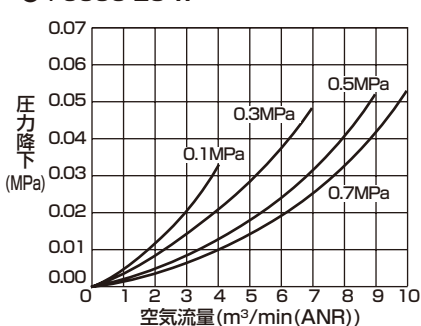


● F8000-20-W

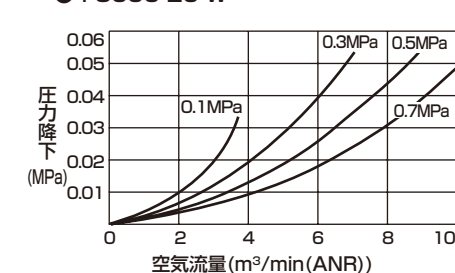

● F8000-25-W

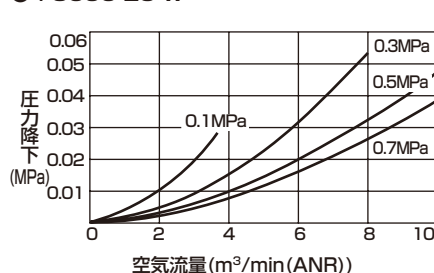

F3000
F4000
F6000
F8000
※-W-Y (0.3μmエレメント)

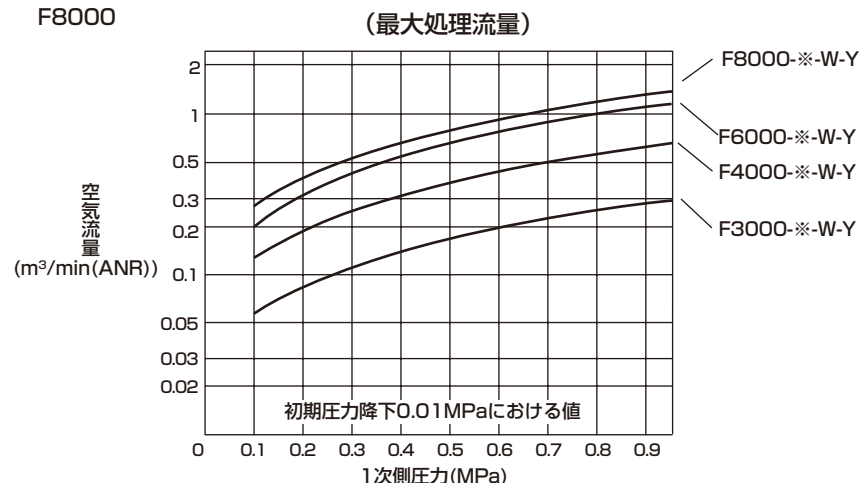

P4
Series

空気圧
シリンダ
ハンド・
チャック
開閉機器
シリンダ
スベツク

真空機器

空気圧バルブ

クーラ
エフ機器
コントローラ

空気圧補助機器

継手
補助バルブ
サニツサ
チューブ

気体発生装置

流体制御機器

電動アクチュエータ
モータ付
仕機
モータレス
仕機