




エアフィルタ

1138・1126 Series

1138シリーズ 部品展開図

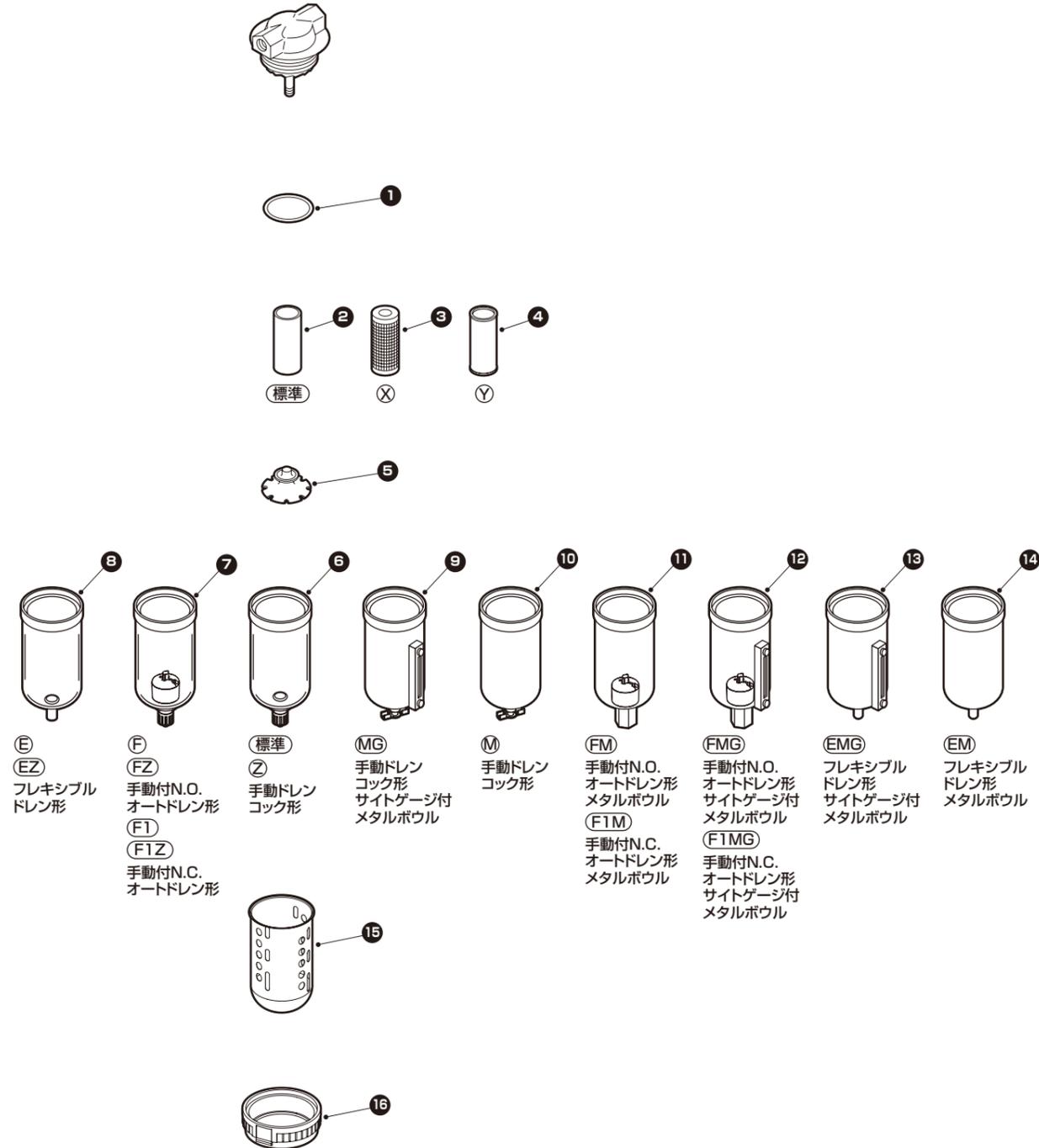

部品名	部品形番	番号	数量
消耗部品キット(標準) 5μmエレメント	1138-KIT	1	各1
		2	
		5	
消耗部品キット(X) 3μmエレメント	1138-KIT-X	1	各1
		3	
		5	
消耗部品キット(Y) 0.3μmエレメント	1138-KIT-Y	1	各1
		4	
		5	
エレメント(標準) 5μm	1138-ELEMENT	2	1
エレメント(標準) 5μm ※25個単位の場合	1138-ELEMENT-25	2	1
エレメント(X) 3μm	1138-ELEMENT-X	3	1
エレメント(Y) 0.3μm	1138-ELEMENT-Y	4	1
エレメント(Y) 0.3μm ※10個単位の場合	1138-ELEMENT-Y-10	4	1
ボウル組立 手動ドレンコック	ポリカーボネイト ボウル (標準)	1	各1
	ナイロンボウル (Z)		
ボウル組立 フレキシブルドレン	ポリカーボネイト ボウル (E)	1	各1
	ナイロンボウル (EZ)		
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル オートドレン	NOタイプ (F)	1	各1
	NCタイプ (F1)		
ボウル組立 ナイロンボウル オートドレン	NOタイプ (FZ)	1	各1
	NCタイプ (F1Z)		

部品名	部品形番	番号	数量
ボウル組立(M) ペットコック メタルボウル	1138-BOWL-M	1	各1
ボウル組立(EM) フレキシブルドレン メタルボウル	1138-BOWL-EM	1	各1
ボウル組立 メタルボウル	NOタイプ (FM)	1	各1
	NCタイプ (F1M)		
ボウル組立(MG) ペットコック サイトゲージ付 メタルボウル	1138-BOWL-MG	1	各1
ボウル組立(EMG) フレキシブルドレン サイトゲージ付 メタルボウル	1138-BOWL-EMG	1	各1
ボウル組立 サイトゲージ付 メタルボウル	NOタイプ (FMG)	1	各1
	NCタイプ (F1MG)		
ボウルガード	1138-BOWL-GUARD	15	1
クランプリング組立	1138-CLAMP-RING	16	1
Oリング ※1セット5本入りです。	1138-ORING	1	5
包装箱・ラベル	1138-PAC-BOX-KIT	-	1

