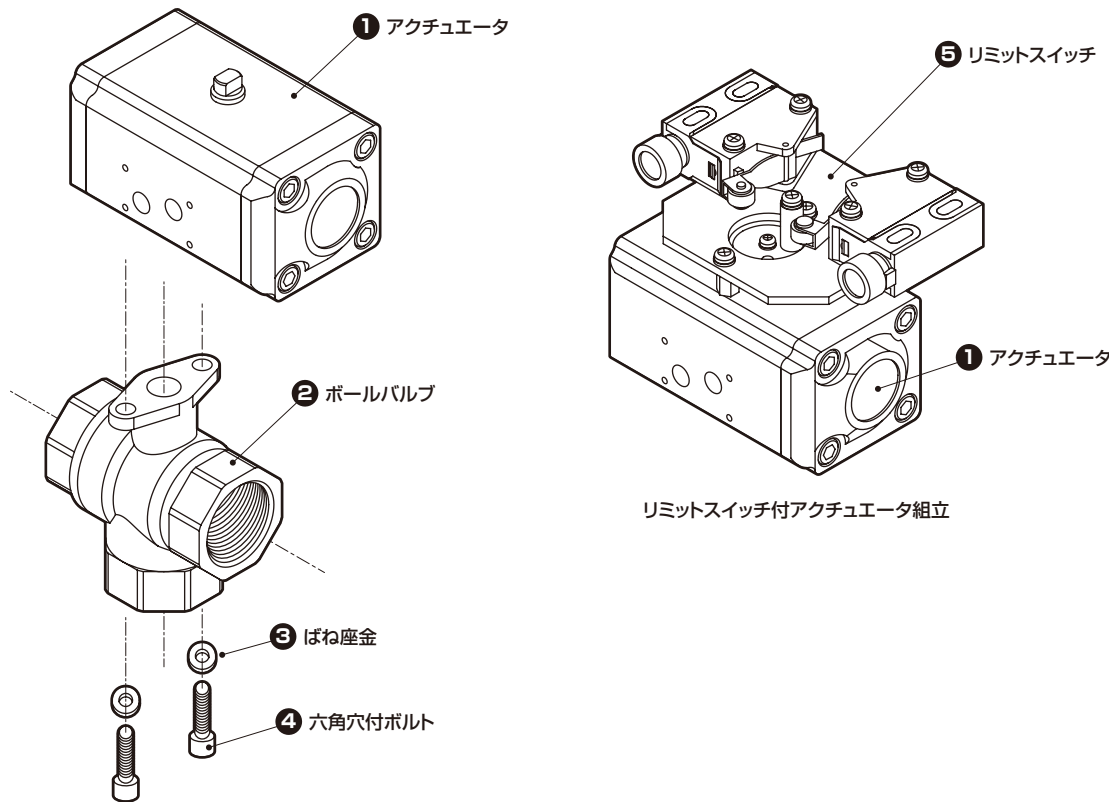


エアオペレイト式ボールバルブ 3ポート弁 電磁弁搭載形
(コンパクトロータリバルブ)

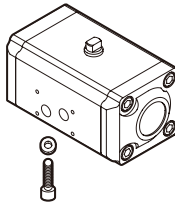
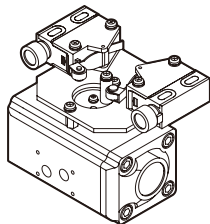
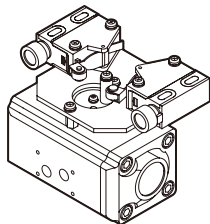
CHG・CHG-R※ Series

●複動作動形、単動作動形(常時B-C流路)・(常時A-C流路)

■部品展開図



●アクチュエータ組立

接続口径	部品形番			部品図	番号	数量			
	複動作動形	R1：単動作動形 NC	R2：単動作動形 NO						
■リミットスイッチなし					① ③ ④	1 2 2			
15(Rc1/2)	CHG-25-ACT	CHG-R1-20-ACT	CHG-R2-20-ACT						
20(Rc3/4)		CHG-R1-32-ACT	CHG-R2-32-ACT						
25(Rc1)									
32(Rc1¼)									
40(Rc1½)	CHG-50-ACT	CHG-R1-50-ACT	CHG-R2-50-ACT						
50(Rc2)									
■H(リミットスイッチ：A-C流路検出)					① ⑤	各 1			
15(Rc1/2)	CHG-25-H-ACT	CHG-R1-20-H-ACT	CHG-R2-20-H-ACT						
20(Rc3/4)		CHG-R1-32-H-ACT	CHG-R2-32-H-ACT						
25(Rc1)									
32(Rc1¼)									
40(Rc1½)	CHG-50-H-ACT	—	—						
50(Rc2)									
■V(リミットスイッチ：B-C流路検出)								① ⑤	各 1
15(Rc1/2)	CHG-25-V-ACT	CHG-R1-20-V-ACT	CHG-R2-20-V-ACT						
20(Rc3/4)		CHG-R1-32-V-ACT	CHG-R2-32-V-ACT						
25(Rc1)									
32(Rc1¼)									
40(Rc1½)	CHG-50-V-ACT	—	—						
50(Rc2)									
■W(リミットスイッチ：2個付)									
15(Rc1/2)	CHG-25-W-ACT	CHG-R1-20-W-ACT	CHG-R2-20-W-ACT						
20(Rc3/4)		CHG-R1-32-W-ACT	CHG-R2-32-W-ACT						
25(Rc1)									
32(Rc1¼)									
40(Rc1½)	CHG-50-W-ACT	—	—						
50(Rc2)									

●ボールバルブ

接続口径	部品形番			部品図	番号	数量
	ボディ材質					
	無記号：黄銅	E：ステンレス	N：ステンレス・禁油仕様			
15(Rc1/2)	CHG-15-BALL-VALVE	CHG-15-E-BALL-VALVE	CHG-15-N-BALL-VALVE		②	1
20(Rc3/4)	CHG-20-BALL-VALVE	CHG-20-E-BALL-VALVE	CHG-20-N-BALL-VALVE			
25(Rc1)	CHG-25-BALL-VALVE	CHG-25-E-BALL-VALVE	CHG-25-N-BALL-VALVE			
32(Rc1¼)	CHG-32-BALL-VALVE	CHG-32-E-BALL-VALVE	CHG-32-N-BALL-VALVE			
40(Rc1½)	CHG-40-BALL-VALVE	CHG-40-E-BALL-VALVE	CHG-40-N-BALL-VALVE			
50(Rc2)	CHG-50-BALL-VALVE	CHG-50-E-BALL-VALVE	CHG-50-N-BALL-VALVE			