




中形メインラインフィルタ

AF2 Series


AF2 Series

■部品展開図


●P/Mタイプ

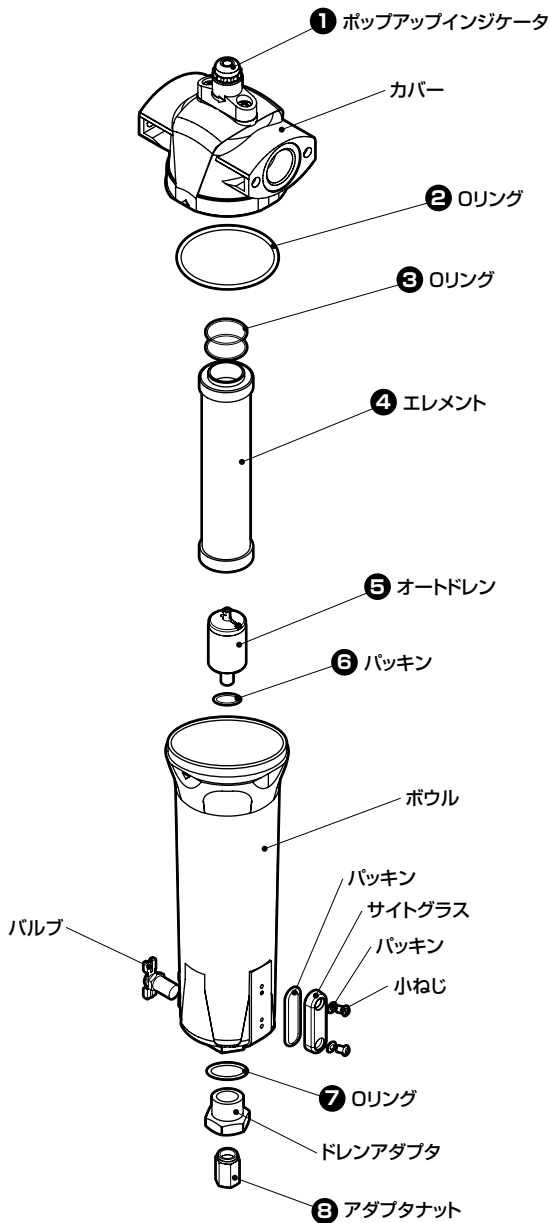


・ブラケットキット

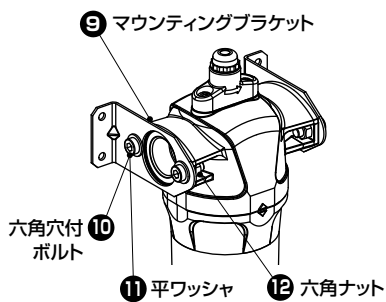


●Xタイプ

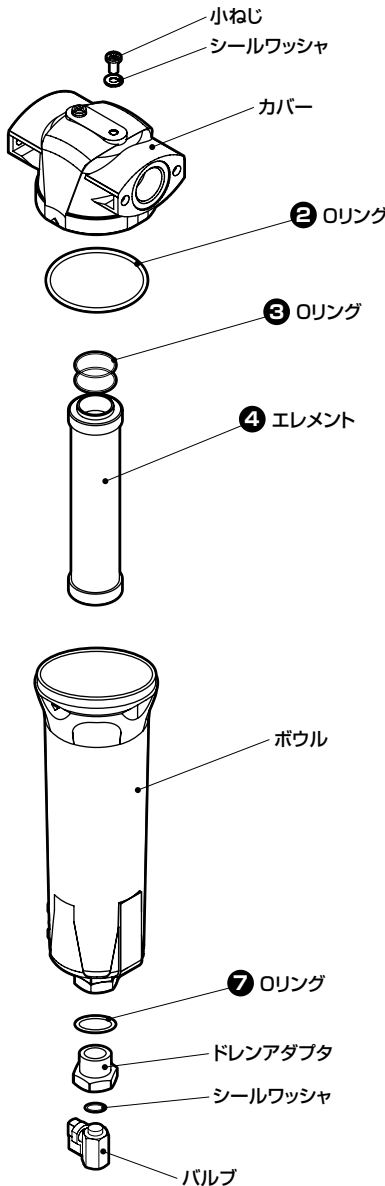

・モジュールキット

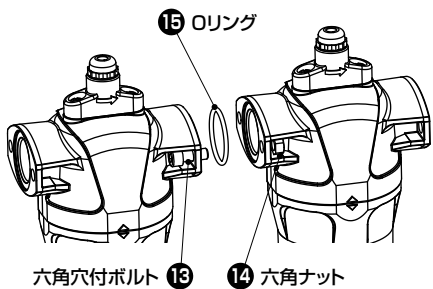

・配管アダプタ

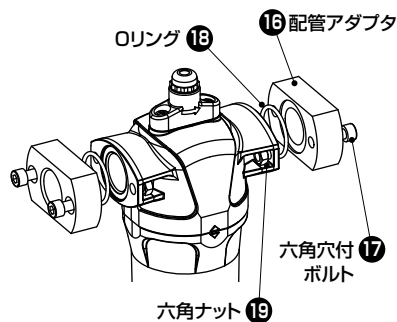


●オートドレン

部品形番	部品図	番号	数量
AF2-DRN-FLA14439		5	各 1
		6	
		8	

●ポップアップインジケータ

部品形番	部品図	番号	数量
AF2-DPU-FLA12527		1	1

 ●Oリング

流量区分	部品形番	部品図	番号	数量
05 (4.95m³/min (ANR))	AF2-05K- FLA12532		  	1 2 1
08 (7.93m³/min (ANR))	AF2-08K- FLA12533			
11 (11.3m³/min (ANR))				
13 (12.8m³/min (ANR))				
20 (19.8m³/min (ANR))				
24 (24.1m³/min (ANR))	AF2-24K- FLA12534			


●モジュールキット

流量区分	部品形番	部品図	番号	数量
05 (4.95m³/min (ANR))	AF2-05C- FLA12521		13 14 15	2 2 1
08 (7.93m³/min (ANR))	AF2-08C- FLA12522			
11 (11.3m³/min (ANR))				
13 (12.8m³/min (ANR))				
20 (19.8m³/min (ANR))				
24 (24.1m³/min (ANR))	AF2-24C- FLA12523			

●エレメントキット

流量区分	エレメントタイプ	部品形番	部品図	番号	数量
05 (4.95m³/min (ANR))	Pタイプ	AF2-05P-FLA09029		2 3 4	1 2 1
	Mタイプ	AF2-05M-FLA09030			
	Xタイプ	AF2-05X-FLA09031			
08 (7.93m³/min (ANR))	Pタイプ	AF2-08P-FLA09032			
	Mタイプ	AF2-08M-FLA09033			
	Xタイプ	AF2-08X-FLA09034			
11 (11.3m³/min (ANR))	Pタイプ	AF2-08P-FLA09032			
	Mタイプ	AF2-08M-FLA09033			
	Xタイプ	AF2-08X-FLA09034			
13 (12.8m³/min (ANR))	Pタイプ	AF2-08P-FLA09032			
	Mタイプ	AF2-08M-FLA09033			
	Xタイプ	AF2-08X-FLA09034			
20 (19.8m³/min (ANR))	Pタイプ	AF2-20P-FLA09035			
	Mタイプ	AF2-20M-FLA09036			
	Xタイプ	AF2-20X-FLA09037			
24 (24.1m³/min (ANR))	Pタイプ	AF2-24P-FLA09038			
	Mタイプ	AF2-24M-FLA09039			
	Xタイプ	AF2-24X-FLA09040			

 ●ブラケットキット

流量区分	部品形番	部品図	番号	数量			
05 (4.95m³/min (ANR))	AF2-05M-FLA12524		9 10 11 12	2 4 4 4			
08 (7.93m³/min (ANR))	AF2-08M-FLA12525						
11 (11.3m³/min (ANR))							
13 (12.8m³/min (ANR))							
20 (19.8m³/min (ANR))							
24 (24.1m³/min (ANR))	AF2-24M-FLA12526						

●配管アダプタ

流量区分	ねじ種類	部品形番	部品図	番号	数量
05 (4.95m³/min (ANR))	Rc	AF2-05A-FLA15316		16 17 18 19	2 4 2 4
	G	AF2-05A-FLA15317			
	NPT	AF2-05A-FLA15318			
08 (7.93m³/min (ANR))	Rc	AF2-08A-FLA15319			
	G	AF2-08A-FLA15320			
	NPT	AF2-08A-FLA15321			
11 (11.3m³/min (ANR))	Rc	AF2-11A-FLA15322			
	G	AF2-11A-FLA15323			
	NPT	AF2-11A-FLA15324			
13 (12.8m³/min (ANR))	Rc	AF2-13A-FLA15325			
	G	AF2-13A-FLA15326			
	NPT	AF2-13A-FLA15327			
20 (19.8m³/min (ANR))	Rc	AF2-13A-FLA15325			
	G	AF2-13A-FLA15326			
	NPT	AF2-13A-FLA15327			
24 (24.1m³/min (ANR))	Rc	AF2-24A-FLA15328			
	G	AF2-24A-FLA15329			
	NPT	AF2-24A-FLA15330			