



メインラインフィルタ

AF5000 Series


AF5000 Series

■部品展開図

●P/Sタイプ

●Mタイプ

●Xタイプ

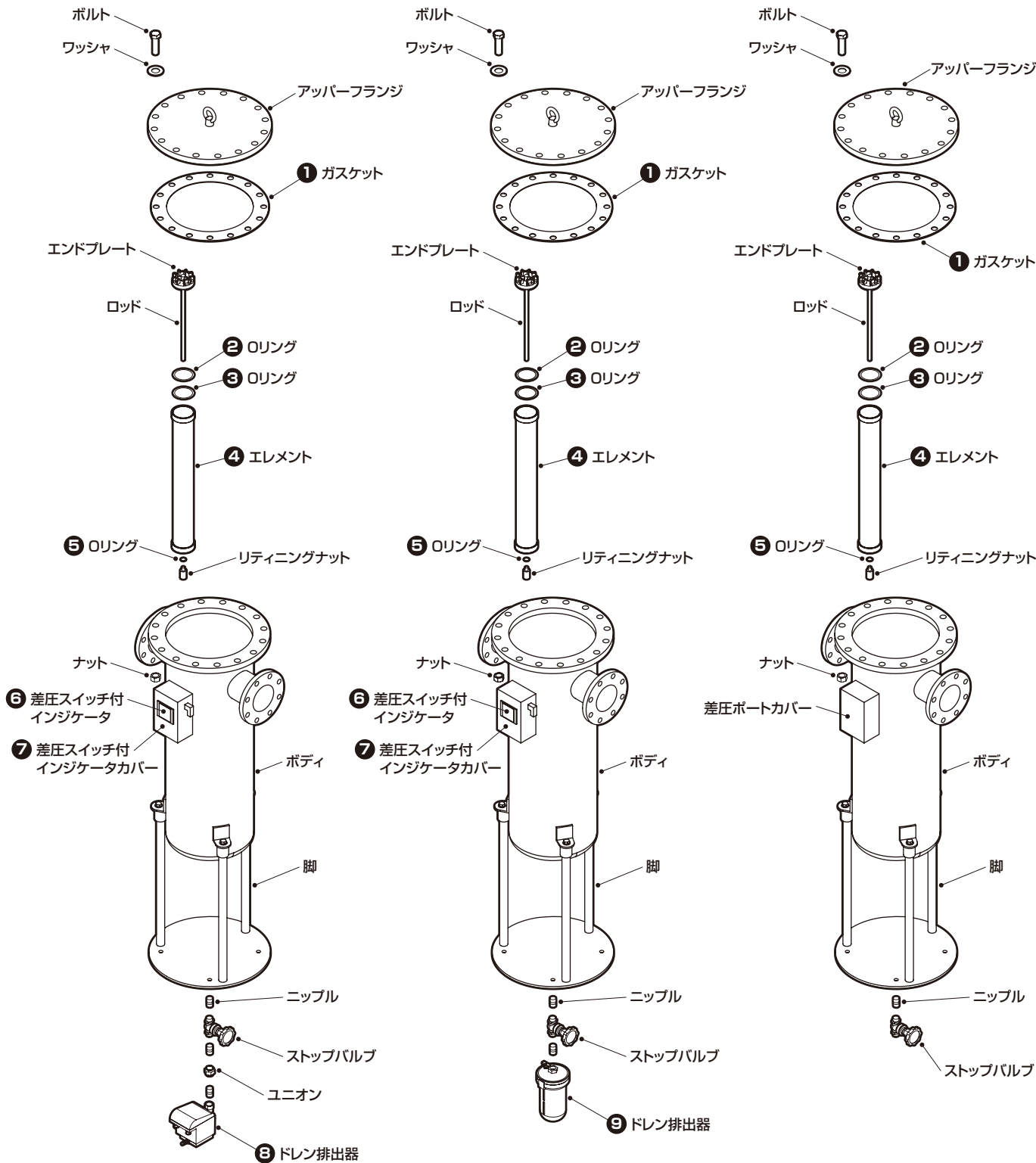

●エレメントキット

流量区分	エレメントタイプ	部品形番	部品図	番号	数量
016 (16m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5016P-ELEMENT-KIT		2	各 1
	Sタイプ	AF5016S-ELEMENT-KIT			
	Mタイプ	AF5016M-ELEMENT-KIT			
	Xタイプ	AF5016X-ELEMENT-KIT			
032 (32m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5032P-ELEMENT-KIT		3	各 2
	Sタイプ	AF5032S-ELEMENT-KIT			
	Mタイプ	AF5032M-ELEMENT-KIT			
	Xタイプ	AF5032X-ELEMENT-KIT			
048 (48m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5048P-ELEMENT-KIT		4	各 3
	Sタイプ	AF5048S-ELEMENT-KIT			
	Mタイプ	AF5048M-ELEMENT-KIT			
	Xタイプ	AF5048X-ELEMENT-KIT			
064 (64m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5064P-ELEMENT-KIT		5	各 4
	Sタイプ	AF5064S-ELEMENT-KIT			
	Mタイプ	AF5064M-ELEMENT-KIT			
	Xタイプ	AF5064X-ELEMENT-KIT			
080 (80m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5080P-ELEMENT-KIT		6	各 5
	Sタイプ	AF5080S-ELEMENT-KIT			
	Mタイプ	AF5080M-ELEMENT-KIT			
	Xタイプ	AF5080X-ELEMENT-KIT			
096 (96m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5096P-ELEMENT-KIT		7	各 6
	Sタイプ	AF5096S-ELEMENT-KIT			
	Mタイプ	AF5096M-ELEMENT-KIT			
	Xタイプ	AF5096X-ELEMENT-KIT			
128 (128m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5128P-ELEMENT-KIT		8	各 8
	Sタイプ	AF5128S-ELEMENT-KIT			
	Mタイプ	AF5128M-ELEMENT-KIT			
	Xタイプ	AF5128X-ELEMENT-KIT			
160 (160m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5160P-ELEMENT-KIT		9	各 10
	Sタイプ	AF5160S-ELEMENT-KIT			
	Mタイプ	AF5160M-ELEMENT-KIT			
	Xタイプ	AF5160X-ELEMENT-KIT			
192 (192m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5192P-ELEMENT-KIT		10	各 12
	Sタイプ	AF5192S-ELEMENT-KIT			
	Mタイプ	AF5192M-ELEMENT-KIT			
	Xタイプ	AF5192X-ELEMENT-KIT			
256 (256m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5256P-ELEMENT-KIT		11	各 16
	Sタイプ	AF5256S-ELEMENT-KIT			
	Mタイプ	AF5256M-ELEMENT-KIT			
	Xタイプ	AF5256X-ELEMENT-KIT			

●ガスケット

流量区分	部品形番	部品図	番号	数量
016 (16m³/min(ANR))	AF5016P-GASKET		1	1
032 (32m³/min(ANR))	AF5032P-GASKET			
048 (48m³/min(ANR))	AF5048P-GASKET			
064 (64m³/min(ANR))	AF5064P-GASKET			
080 (80m³/min(ANR))	AF5080P-GASKET			
096 (96m³/min(ANR))	AF5096P-GASKET			
128 (128m³/min(ANR))	AF5128P-GASKET			
160 (160m³/min(ANR))	AF5060P-GASKET			
192 (192m³/min(ANR))	AF5192P-GASKET			
256 (256m³/min(ANR))	AF5256P-GASKET			

●差圧スイッチ付インジケータ

流量区分	エレメント タイプ	部品形番		部品図	番号	数量
		標準品	X1 (IN-OUT逆方向)			
016 (16m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5016P-AFL-354696	AF5016P-X1-AFL-413217		⑥ ⑦	各 1
	Sタイプ	AF5016S-AFL-354696	AF5016S-X1-AFL-413217			
	Mタイプ	AF5016M-AFL-354696	AF5016M-X1-AFL-413217			
032 (32m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5032P-AFL-354697	AF5032P-X1-AFL-413218			
	Sタイプ	AF5032S-AFL-354697	AF5032S-X1-AFL-413218			
	Mタイプ	AF5032M-AFL-354697	AF5032M-X1-AFL-413218			
048 (48m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5032P-AFL-354697	AF5032P-X1-AFL-413218			
	Sタイプ	AF5032S-AFL-354697	AF5032S-X1-AFL-413218			
	Mタイプ	AF5032M-AFL-354697	AF5032M-X1-AFL-413218			
064 (64m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5032P-AFL-354697	AF5032P-X1-AFL-413218			
	Sタイプ	AF5032S-AFL-354697	AF5032S-X1-AFL-413218			
	Mタイプ	AF5032M-AFL-354697	AF5032M-X1-AFL-413218			
080 (80m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5080P-AFL-354698	AF5080P-X1-AFL-413219			
	Sタイプ	AF5080S-AFL-354698	AF5080S-X1-AFL-413219			
	Mタイプ	AF5080M-AFL-354698	AF5080M-X1-AFL-413219			
096 (96m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5080P-AFL-354698	AF5080P-X1-AFL-413219			
	Sタイプ	AF5080S-AFL-354698	AF5080S-X1-AFL-413219			
	Mタイプ	AF5080M-AFL-354698	AF5080M-X1-AFL-413219			
128 (128m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5080P-AFL-354698	AF5080P-X1-AFL-413219			
	Sタイプ	AF5080S-AFL-354698	AF5080S-X1-AFL-413219			
	Mタイプ	AF5080M-AFL-354698	AF5080M-X1-AFL-413219			
160 (160m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5080P-AFL-354698	AF5080P-X1-AFL-413219			
	Sタイプ	AF5080S-AFL-354698	AF5080S-X1-AFL-413219			
	Mタイプ	AF5080M-AFL-354698	AF5080M-X1-AFL-413219			
192 (192m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5080P-AFL-354698	AF5080P-X1-AFL-413219			
	Sタイプ	AF5080S-AFL-354698	AF5080S-X1-AFL-413219			
	Mタイプ	AF5080M-AFL-354698	AF5080M-X1-AFL-413219			
256 (256m³/min(ANR))	Pタイプ	AF5080P-AFL-354698	AF5080P-X1-AFL-413219			
	Sタイプ	AF5080S-AFL-354698	AF5080S-X1-AFL-413219			
	Mタイプ	AF5080M-AFL-354698	AF5080M-X1-AFL-413219			

●ドレン排出器

部品形番	部品形番	部品図	番号	数量
Pタイプ／Sタイプ	AF-DBV1003D-15		⑧	1
Mタイプ 注1	5100-4C		⑨	1

注1：メンテナンス用部品は、5100シリーズのページをご覧ください。