 





レギュレータ：オゾン対応品 B2019-P11 Series

ゴム部品材質にフッ素ゴムまたは、水素化ニトリルゴム等を採用。
● 接続口径：Rc1/8、Rc1/4




リバースレギュレータ（チェック弁内蔵）：オゾン対応品 2415-P11 Series

 ゴム部品材質にフッ素ゴム、水素化ニトリルゴム等を採用。
● 接続口径：Rc3/4~Rc1 1/4



形番表示方法

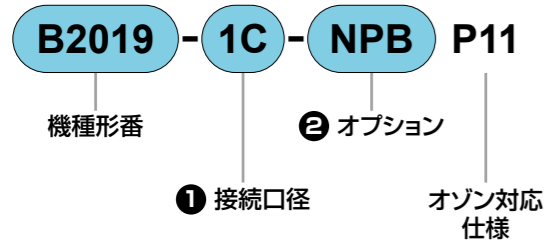

※仕様、添付品については602ページをご参照ください。

① 接続口径

記号	内容
1C	Rc1/8
2C	Rc1/4

注1：接続口径NPTねじを選択される場合は、C呼称をとってください。
例) B2019-1

② オプション

記号	内容
無記号	標準
N	ノンリリーフ
L	低圧(0.02~0.34MPa)
P	パネルマウント


記号	内容	
無記号	添付なし	
G	圧力計	注1
B	ブラケット (オプション"P"選択の場合)	
	ブラケット (オプション"P"なしの場合)	

注1：圧力計は、G49D-6-P10（低圧用はG49D-6-P04）が添付されます。

外形寸法図

標準品と同一です。603ページをご参照ください。

形番表示方法

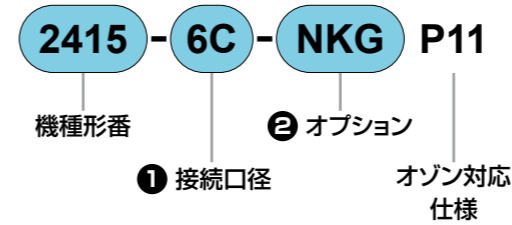

※仕様、添付品については、642ページをご参照ください。

① 接続口径

記号	内容
6C	Rc3/4
8C	Rc1
10C	Rc1 1/4

注1：接続口径NPTねじの必要な場合は、C呼称をつけないでください。
例) 2415-6

② オプション

種類	記号	内容	
レギュレータ	無記号	標準	
	N	ノンリリーフ	
	K	プラスチックノブ	
添付品	無記号	添付なし	
	G	圧力計	注1

注1：圧力計は、G59D-8-P10（低圧用はG59D-8-P04）が添付されます。

外形寸法図

標準品と同一です。643ページをご参照ください。