


スーパーコンパクトシリンダ 複動形・片ロッド形

SSD2 Series

●チューブ内径：φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

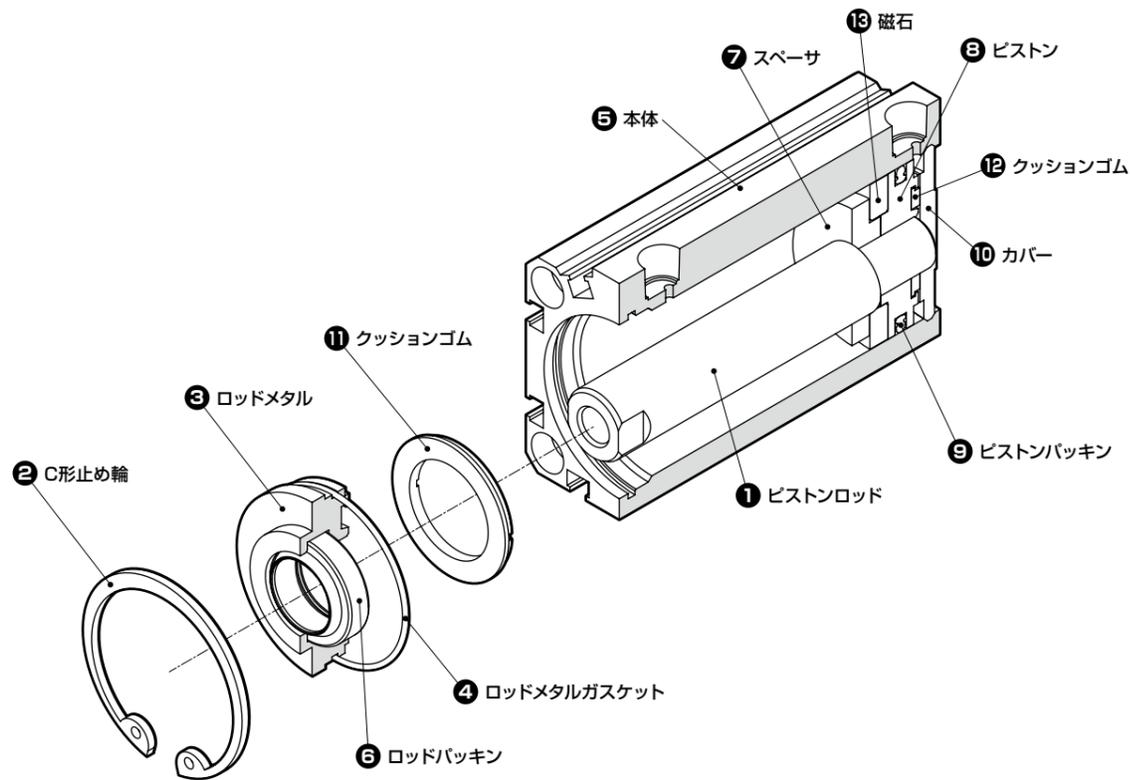

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	SSD2-□-ROD-MTL-ASSY	3 4 6	各1
ロッドメタル組立(ゴムクッション付用)	SSD2-□D-ROD-MTL-ASSY	3 4 6 11	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	SSD2-□-◆-◇-PR-ASSY	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-□-◆-N-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-L-□-◆-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-L-□-◆-N-◇-PR-ASSY	
ピストンロッド組立 (ゴムクッション付用)	ロッド先端めねじ	SSD2-□D-◆-◇-PR-ASSY	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-□D-◆-N-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-L-□D-◆-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-L-□D-◆-N-◇-PR-ASSY	
パッキンキット	SSD2-□K	4 6 9	各1
パッキンキット(ゴムクッション付用)	SSD2-□DK	4 6 9 11 12	各1

□：チューブ内径(φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)
 ◆：ストローク(φ12・φ16 : 5~30(5mm毎)
 φ20・φ25 : 5~50(5mm毎)
 φ32・φ40 : 5~50(5mm毎)/75/100
 φ50・φ63・φ80・φ100 : 10~50(5mm毎)/75/100)
 ◇：取付金具(無記号・LB・FA)




スーパーコンパクトシリンダ 複動形・片ロッド形(大口徑)

SSD2 Series

●チューブ内径：φ125・φ140・φ160・φ180・φ200

■部品展開図

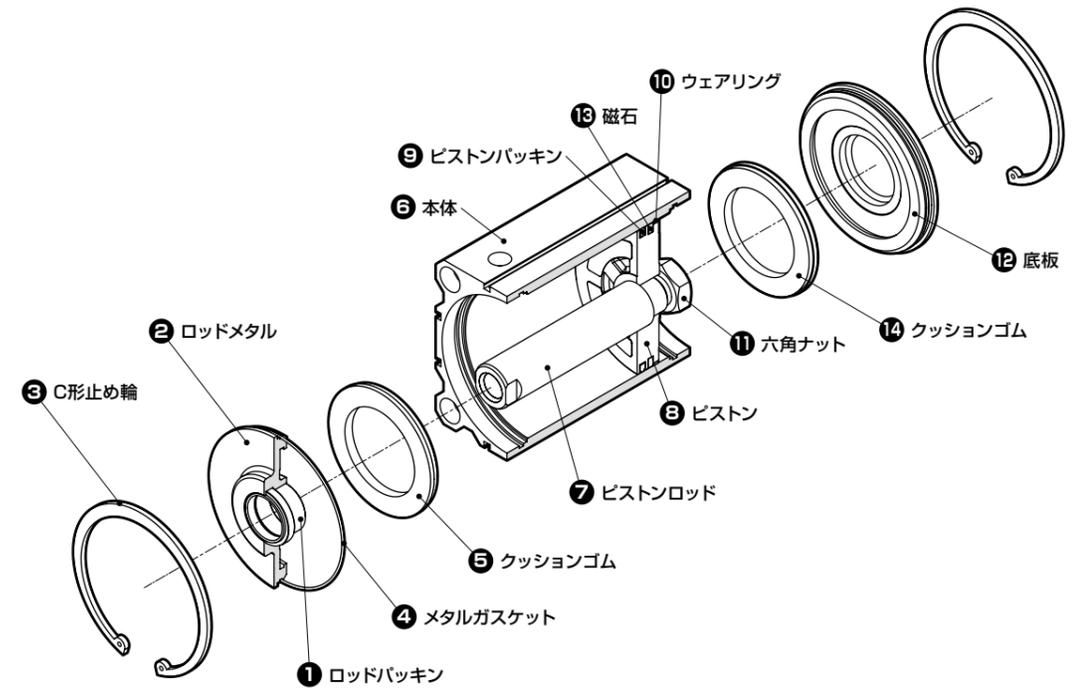

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	SSD2-□-ROD-MTL-ASSY	1 2 4 5	各1
底板組立	SSD2-□-BASE-PLATE-ASSY	4 12 14	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	SSD2-□-◆-PR-ASSY	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-□-◆-N-PR-ASSY	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-L-□-◆-PR-ASSY	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-L-□-◆-N-PR-ASSY	
パッキンキット	SSD2-□K	1 5 9 10 14	各1
		4	各2

□：チューブ内径(φ125・φ140・φ160・φ180・φ200)
 ◆：ストローク(10~300(1mm毎))




スーパーコンパクトシリンダ 複動形・片ロッド・高荷重形

SSD2-K Series

●チューブ内径：φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

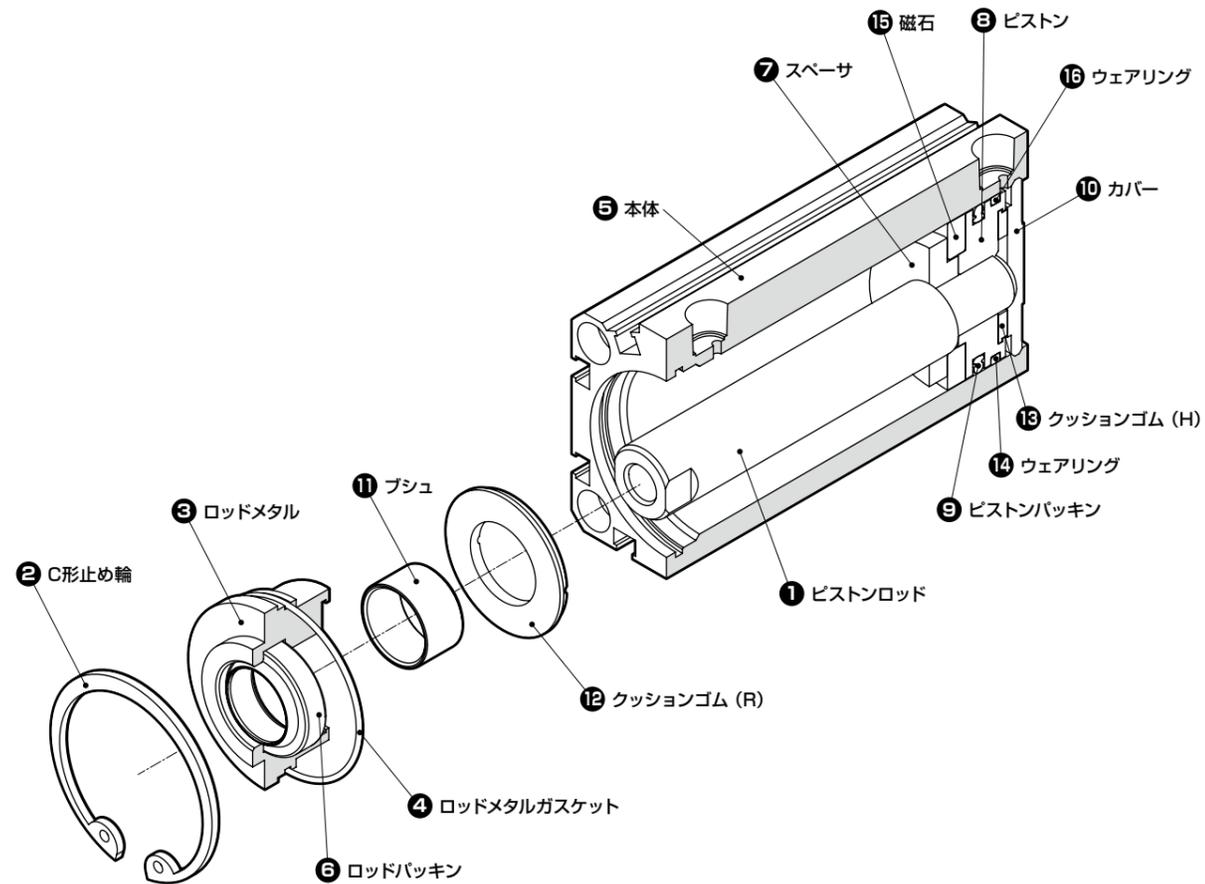

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	SSD2-K-□-ROD-MTL-ASSY	③④⑥⑪(⑫)	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	SSD2-K-□-◆-◇-PR-ASSY	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-K-□-◆-N-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-KL-□-◆-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-KL-□-◆-N-◇-PR-ASSY	
パッキンキット	SSD2-K-□K	④⑥⑨⑫⑬⑭⑯	各1

□：チューブ内径(φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)

◆：ストローク(φ12・φ16 : 5~30(5mm毎)
φ20・φ25 : 5~50(5mm毎)
φ32・φ40 : 5~50(5mm毎)/75/100
φ50・φ63・φ80・φ100 : 10~50(5mm毎)/75/100)

◇：取付金具(無記号・LB・FA)

注1：ロッドメタル組立の⑫クッションゴムはφ32~φ100が対象になります。
注2：ピストンロッド組立の⑫クッションゴムはφ12~φ25が対象になります。




スーパーコンパクトシリンダ 複動形・片ロッド・ロングストローク

SSD2 Series(ロングストローク)

●チューブ内径：φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

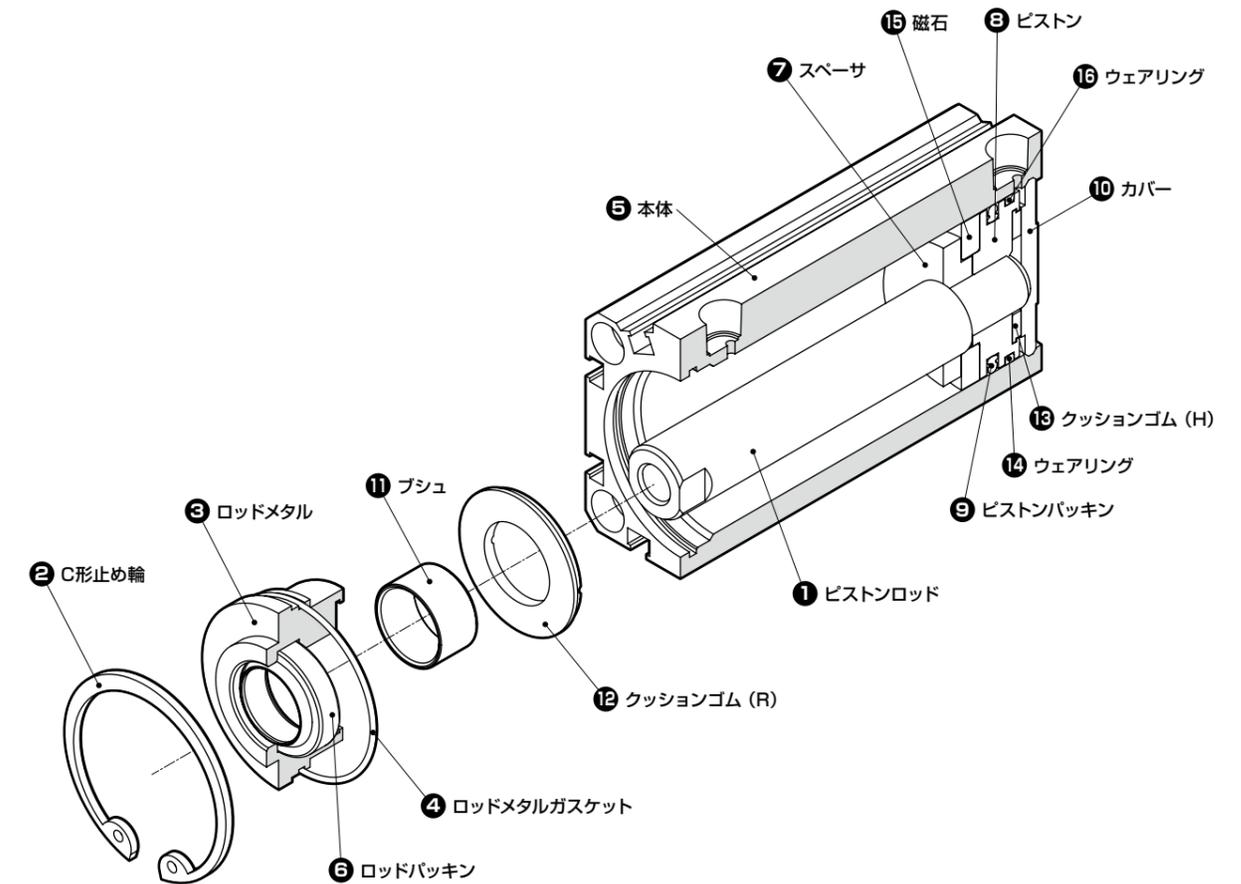

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立(ロングストローク用)	SSD2-□-ROD-MTL-ASSY	③④⑥⑪	各1
ピストンロッド組立(ロングストローク用)	ロッド先端めねじ	SSD2-□-◆-PR-ASSY	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-□-◆-N-PR-ASSY	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-L-□-◆-PR-ASSY	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-L-□-◆-N-PR-ASSY	
パッキンキット(ロングストローク用)	SSD2-K-□K	④⑥⑨⑫⑬⑭⑯	各1

□：チューブ内径(φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)

◆：ストローク(φ12・φ16 : 35~50(5mm毎)/75/100
φ20 : 75~200(25mm毎)
φ25 : 75~200(25mm毎)/250/300
φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100 : 125~200(25mm毎)/250/300)




スーパーコンパクトシリンダ 単動・押し形

SSD2-X Series

●チューブ内径：φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50

■部品展開図

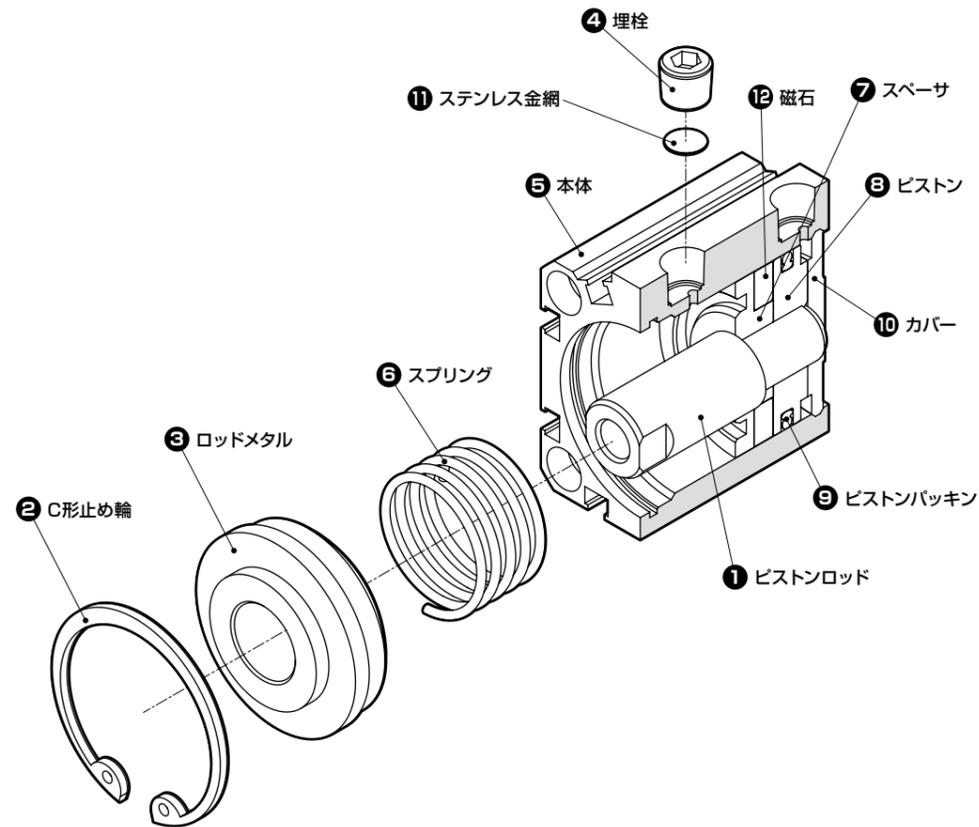

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	SSD2-X-□-ROD-MTL-ASSY	3	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	SSD2-X-□-◆-◇-PR-ASSY	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-X-□-◆-N-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-XL-□-◆-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-XL-□-◆-N-◇-PR-ASSY	
パッキンキット	SSD2-X-□K	9	各1

□：チューブ内径(φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50)
 ◆：ストローク(φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40：5/10
 φ50：10/20)
 ◇：取付金具(無記号・LB・FA)




スーパーコンパクトシリンダ 単動・引込み形

SSD2-Y Series

●チューブ内径：φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50

■部品展開図

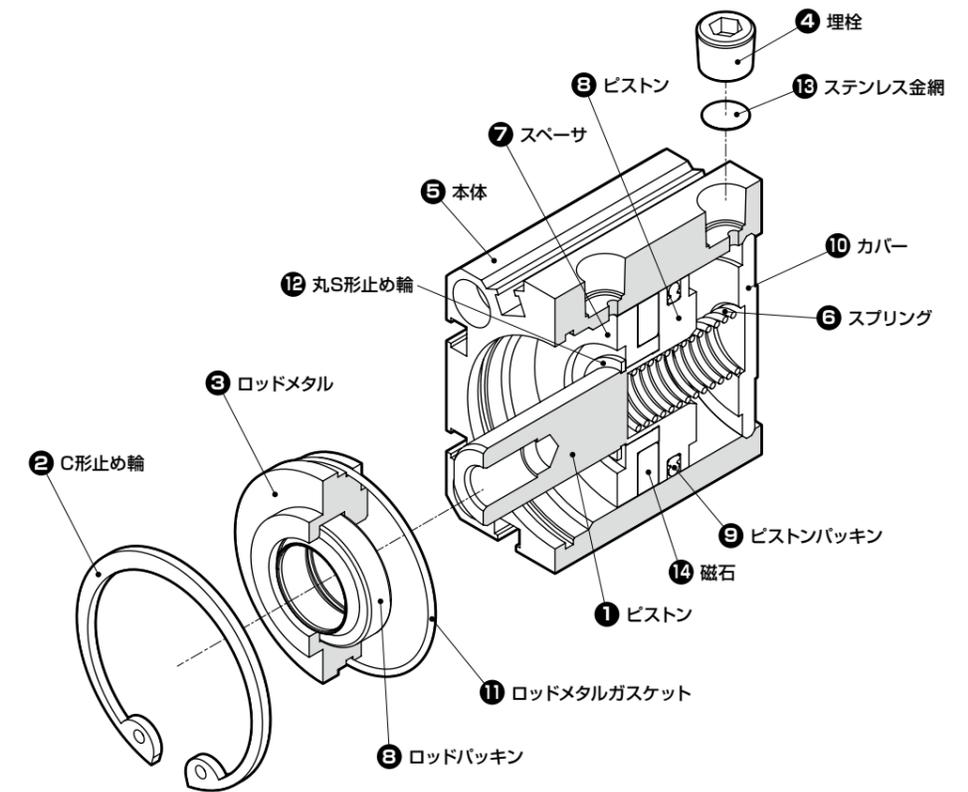

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	SSD2-Y-□-ROD-MTL-ASSY	3 8 11	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	SSD2-Y-□-◆-PR-ASSY	各1
		SSD2-Y-□-◆-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端おねじ付	SSD2-Y-□-◆-N-PR-ASSY	
		SSD2-Y-□-◆-N-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-YL-□-◆-PR-ASSY	
		SSD2-YL-□-◆-◇-PR-ASSY	
	SSD2-YL-□-◆-N-PR-ASSY	1 7 8 9 14	
ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-YL-□-◆-N-◇-PR-ASSY		
パッキンキット	SSD2-Y-□K	8 9 11	各1

□：チューブ内径(φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50)
 ◆：ストローク(φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40：5/10
 φ50：10/20)
 ◇：取付金具(無記号・LB・FA)




スーパーコンパクトシリンダ 複動・耐熱形

SSD2-T1 Series


●チューブ内径：φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

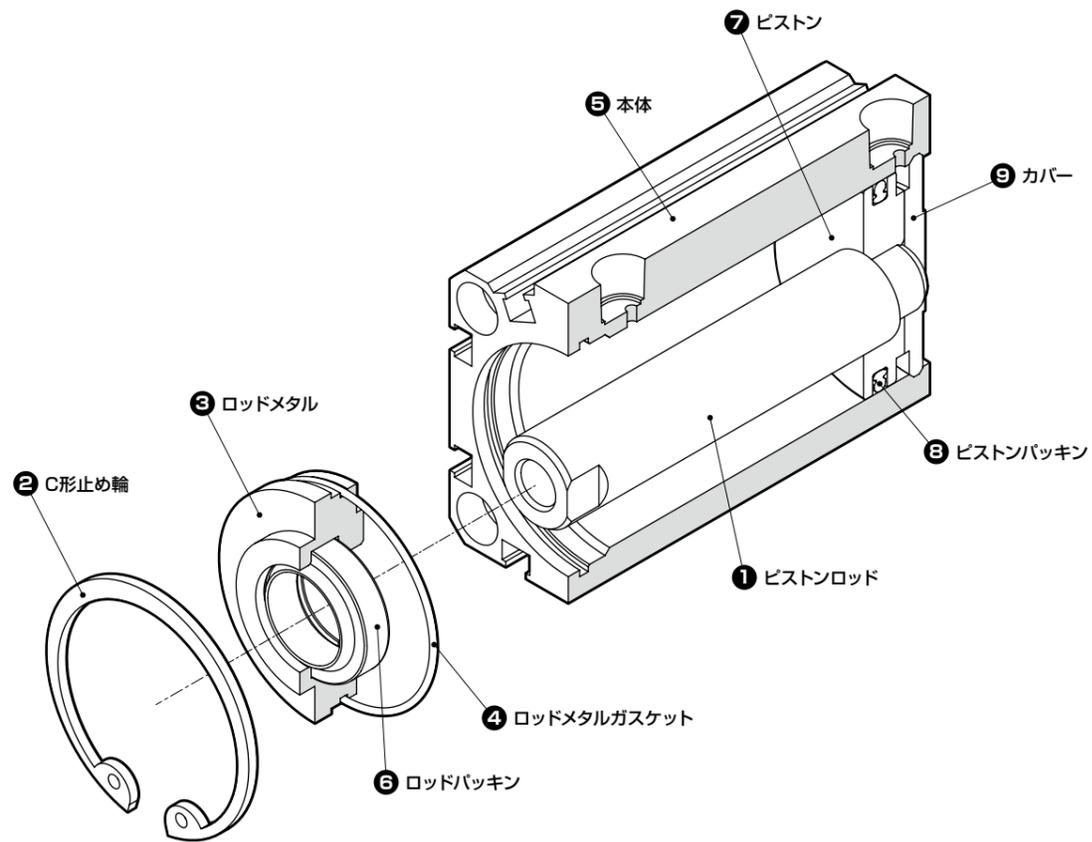

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	SSD2-T1-□-ROD-MTL-ASSY	③④⑥	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	SSD2-T1-□-◆-◇-PR-ASSY	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-T1-□-◆-N-◇-PR-ASSY	
パッキンキット	SSD2-T-□K	④⑥⑧	各1

□：チューブ内径(φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)
 ◆：ストローク(φ12・φ16 : 5~30(5mm毎)
 φ20・φ25 : 5~50(5mm毎)
 φ32・φ40 : 5~50(5mm毎)/75/100
 φ50・φ63・φ80・φ100 : 10~50(5mm毎)/75/100)
 ◇：取付金具(無記号・LB・FA)

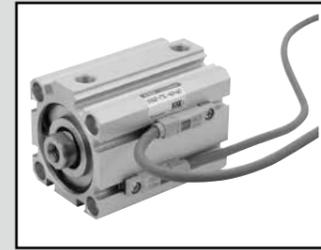


スーパーコンパクトシリンダ 複動・耐熱シリンダスイッチ付

SSD2-T1L Series

●チューブ内径：φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63

■部品展開図

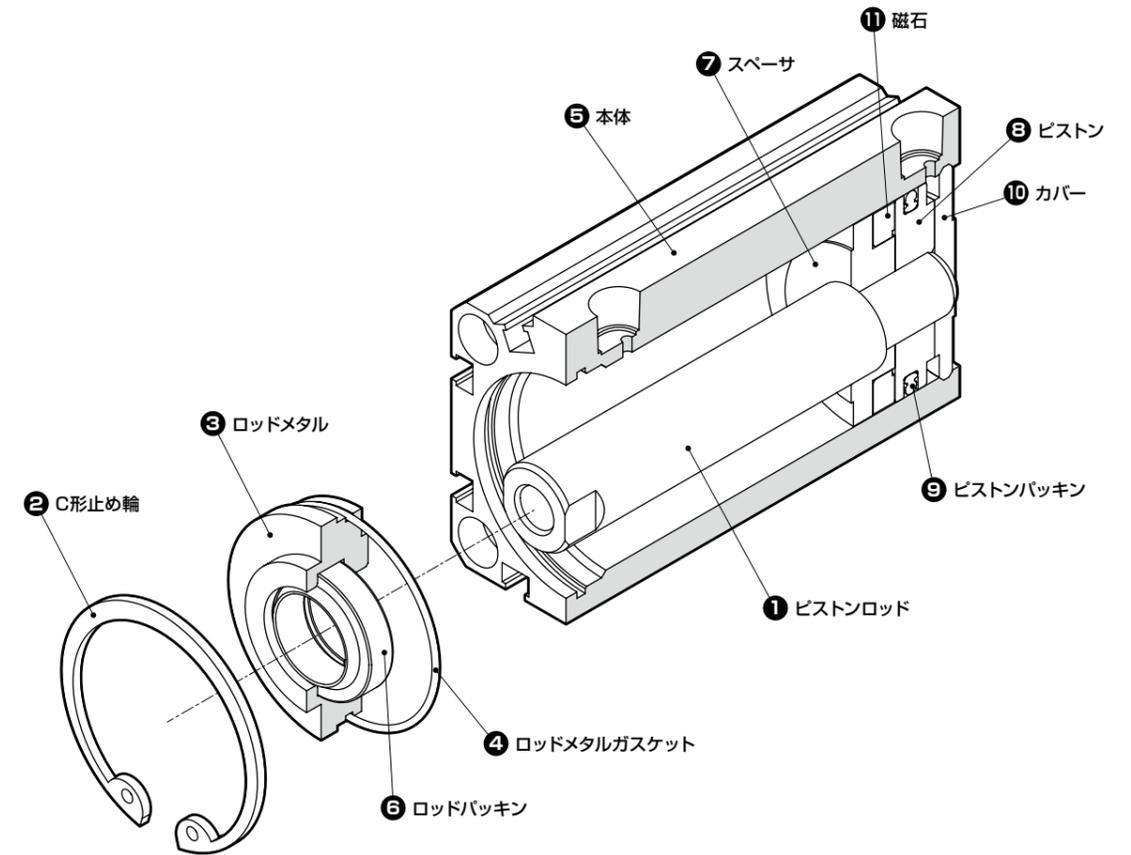

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	SSD2-T1-□-ROD-MTL-ASSY	③④⑥	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	SSD2-T1L-□-◆-◇-PR-ASSY	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-T1L-□-◆-N-◇-PR-ASSY	
パッキンキット	SSD2-T-□K	④⑥⑨	各1

□：チューブ内径(φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63)
 ◆：ストローク(φ16 : 10~30(5mm毎)
 φ20・φ25 : 15~50(5mm毎)
 φ32・φ40・φ50・φ63 : 15~50(5mm毎)/70/100)
 ◇：取付金具(無記号・LB・FA)




スーパーコンパクトシリンダ 複動形・落下防止形

SSD2-Q Series


●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

●SSD2-Q-R

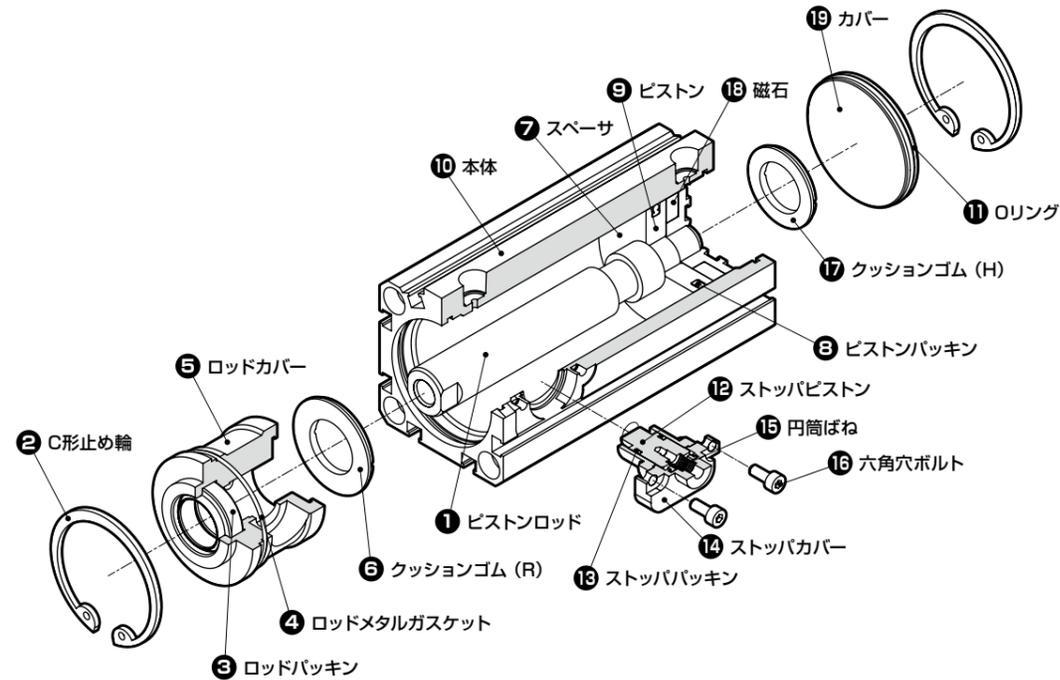

●SSD2-Q-H

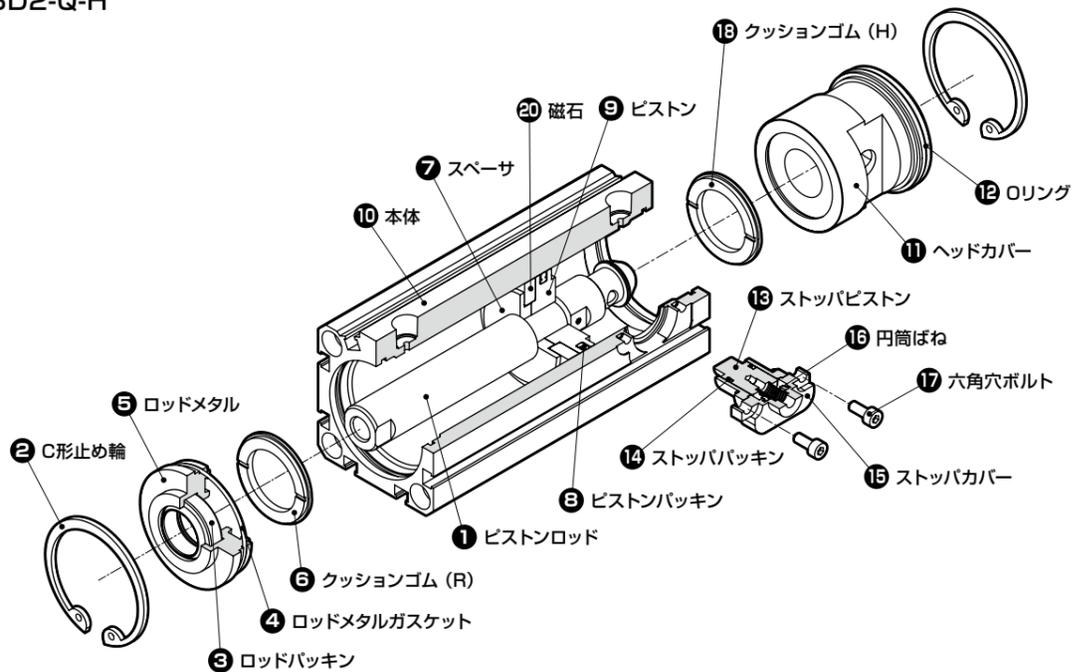

部品名		部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立		ロッド側落下防止機構(R)	SSD2-Q-□-R-ROD-COVER-ASSY	③④⑤⑥ 各1
ロッド メタル 組立	φ20		SSD2-□-ROD-MTL-ASSY	各1
	φ25・φ32	ヘッド側落下防止機構(H)	SSD2-Q-□-H-ROD-MTL-ASSY	
	φ40・φ50・φ63・φ80・φ100		SSD2-□D-ROD-MTL-ASSY	
ヘッドカバー組立		ロッド側落下防止機構(R)	SSD2-Q-□-R-HEAD-COVER-ASSY	各1
		ヘッド側落下防止機構(H)	SSD2-Q-□-H-HEAD-COVER-ASSY	
ピストン ロッド 組立	ロッド先端めねじ	ロッド側落下防止機構(R)	SSD2-Q-□-◆-R-◇-PR-ASSY	各1
		ヘッド側落下防止機構(H)	SSD2-Q-□-◆-H-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端おねじ付	ロッド側落下防止機構(R)	SSD2-Q-□-◆-R-N-◇-PR-ASSY	
		ヘッド側落下防止機構(H)	SSD2-Q-□-◆-H-N-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端めねじ・ スイッチ付	ロッド側落下防止機構(R)	SSD2-QL-□-◆-R-◇-PR-ASSY	
		ヘッド側落下防止機構(H)	SSD2-QL-□-◆-H-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端おねじ付・ スイッチ付	ロッド側落下防止機構(R)	SSD2-QL-□-◆-R-N-◇-PR-ASSY	
		ヘッド側落下防止機構(H)	SSD2-QL-□-◆-H-N-◇-PR-ASSY	
パッキンキット		ロッド側落下防止機構(R)	SSD2-Q-R-□K	各1
		ヘッド側落下防止機構(H)	SSD2-Q-H-□K	

□：チューブ内径(φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50)
 ◆：ストローク(φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63：10/15/20/25/50/75/100
 φ80・φ100：25/50/75/100)
 ◇：取付金具(無記号・LB・FA)




スーパーコンパクトシリンダ 高荷重形・ゴムエアクッション付

SSD2-K-※C Series

●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

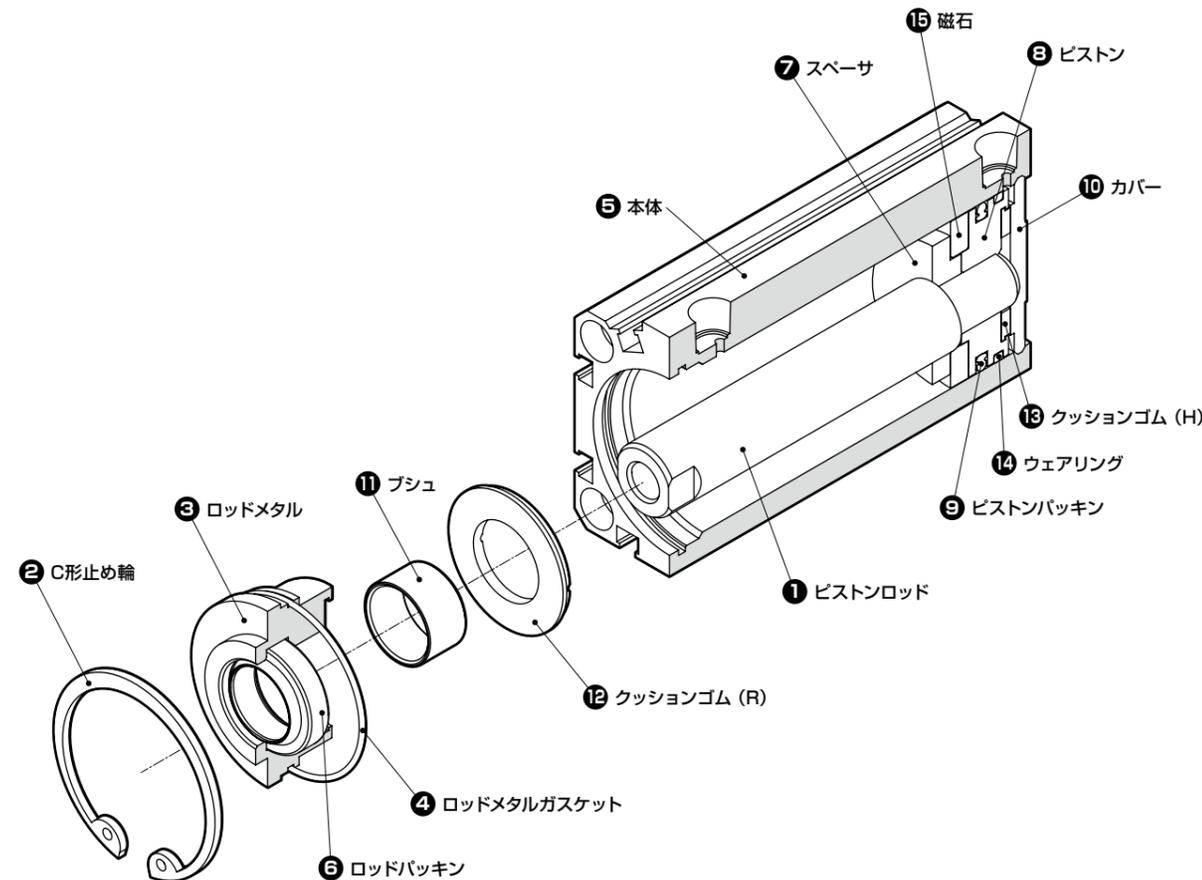

部品名	部品形番	番号	数量	
ロッドメタル組立	標準ストローク用	SSD2-K-□C-ROD-MTL-ASSY	③④⑥⑪(⑫)	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	SSD2-K-□C-◆-◇-PR-ASSY	①⑧⑨⑬⑭(⑫)	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-K-□C-◆-N-◇-PR-ASSY	①⑧⑨⑬⑭⑮	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-KL-□C-◆-◇-PR-ASSY	①⑦⑧⑨⑬⑭⑮	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-KL-□C-◆-N-◇-PR-ASSY	(⑫)	
パッキンキット	SSD2-K-□CK	④⑥⑨⑫⑬⑭	各1	

□：チューブ内径(φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)
 ◆：ストローク(φ20・φ25 : 5~50(5mm毎)
 φ32・φ40 : 5~50(5mm毎)/75/100
 φ50・φ63・φ80・φ100 : 10~50(5mm毎)/75/100)
 ◇：取付金具(無記号・LB・FA)

注1：ロッドメタル組立の⑫クッションゴムはφ32~φ100が対象になります。
 注2：ピストンロッド組立の⑫クッションゴムはφ12~φ25が対象になります。




スーパーコンパクトシリンダ 複動形・低速形

SSD2-O Series

●チューブ内径：φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

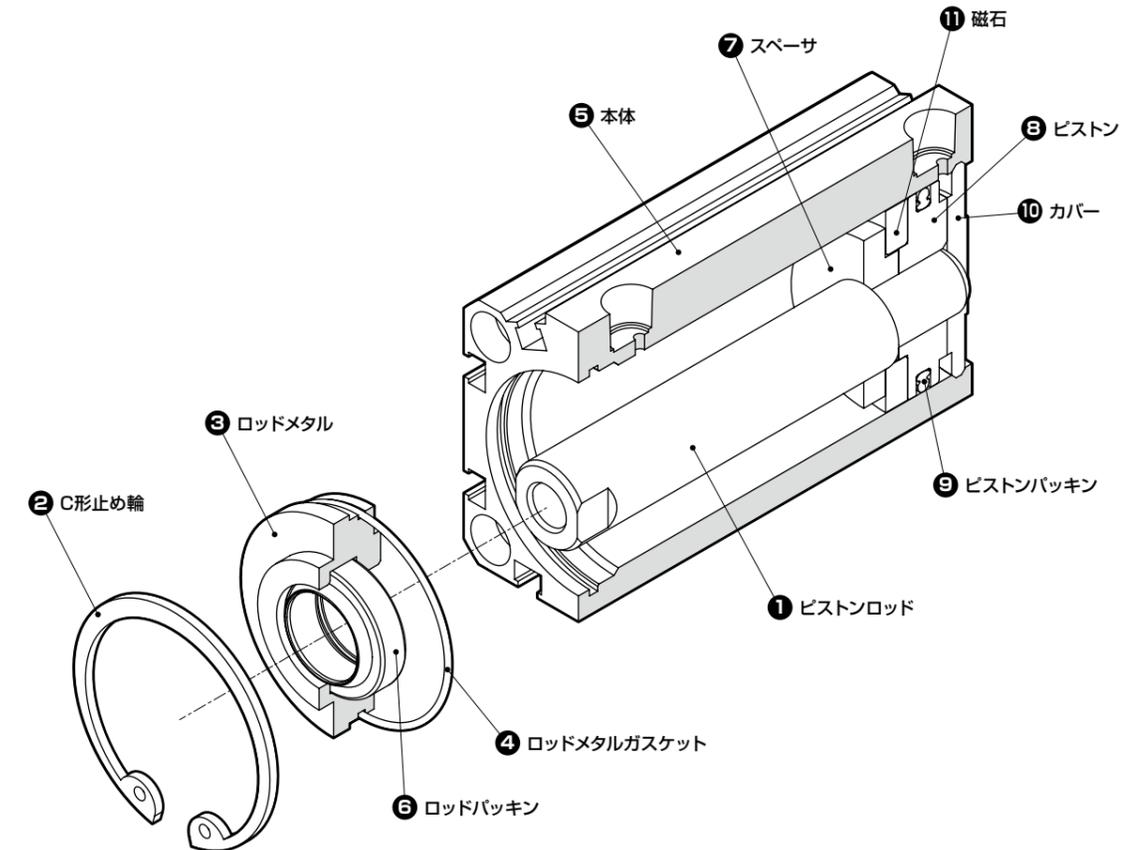

部品名	部品形番	番号	数量	
ロッドメタル組立	SSD2-O-□-ROD-MTL-ASSY	③④⑥	各1	
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	SSD2-O-□-◆-◇-PR-ASSY	①⑧⑨	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-O-□-◆-N-◇-PR-ASSY	①⑧⑨	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-OL-□-◆-◇-PR-ASSY	①⑦⑧⑨⑪	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-OL-□-◆-N-◇-PR-ASSY	①⑦⑧⑨⑪	
パッキンキット	SSD2-O-□K	④⑥⑨	各1	

□：チューブ内径(φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)
 ◆：ストローク(φ12・φ16 : 5~30(5mm毎)
 φ20・φ25 : 5~50(5mm毎)
 φ32・φ40 : 5~50(5mm毎)/75/100
 φ50・φ63・φ80・φ100 : 10~50(5mm毎)/75/100)
 ◇：取付金具(無記号・LB・FA)




スーパーコンパクトシリンダ 複動形・両ロッド形

SSD2-D Series

●チューブ内径：φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

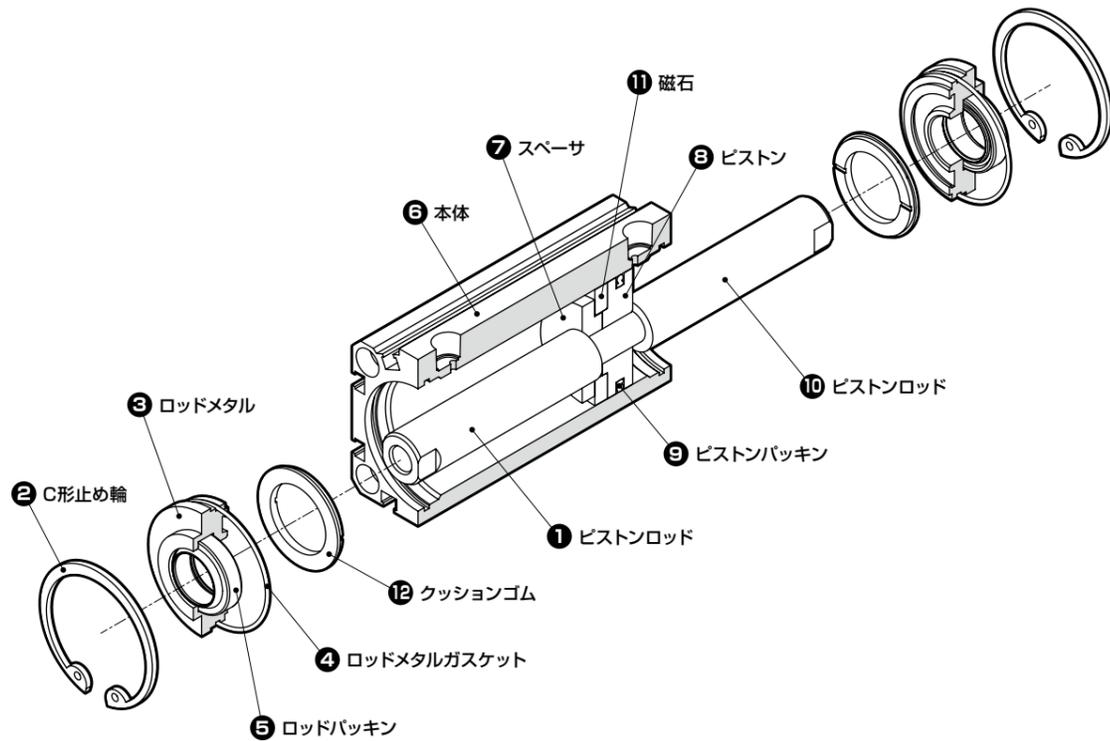

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	SSD2-□-ROD-MTL-ASSY	3 4 5	各1
ロッドメタル組立(ゴムクッション付用)	SSD2-□D-ROD-MTL-ASSY	3 4 5 12	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	SSD2-D-□-◆-◇-PR-ASSY	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-D-□-◆-N-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-DL-□-◆-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-DL-□-◆-N-◇-PR-ASSY	
ピストンロッド組立(ゴムクッション付用)	ロッド先端めねじ	SSD2-D-□D-◆-◇-PR-ASSY	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-D-□D-◆-N-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-DL-□D-◆-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-DL-□D-◆-N-◇-PR-ASSY	
パッキンキット	SSD2-D-□K	9	1
		4 5	各2
パッキンキット(ゴムクッション付用)	SSD2-D-□DK	9	1
		4 5 12	各2

□：チューブ内径(φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)
 ◆：ストローク(φ12・φ16 : 5~30(5mm毎)
 φ20・φ25 : 5~50(5mm毎)
 φ32・φ40 : 5~50(5mm毎)/75/100
 φ50・φ63・φ80・φ100 : 10~50(5mm毎)/75/100)
 ◇：取付金具(無記号・LB・FA)




スーパーコンパクトシリンダ 複動形・背合せ形

SSD2-B Series

●チューブ内径：φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

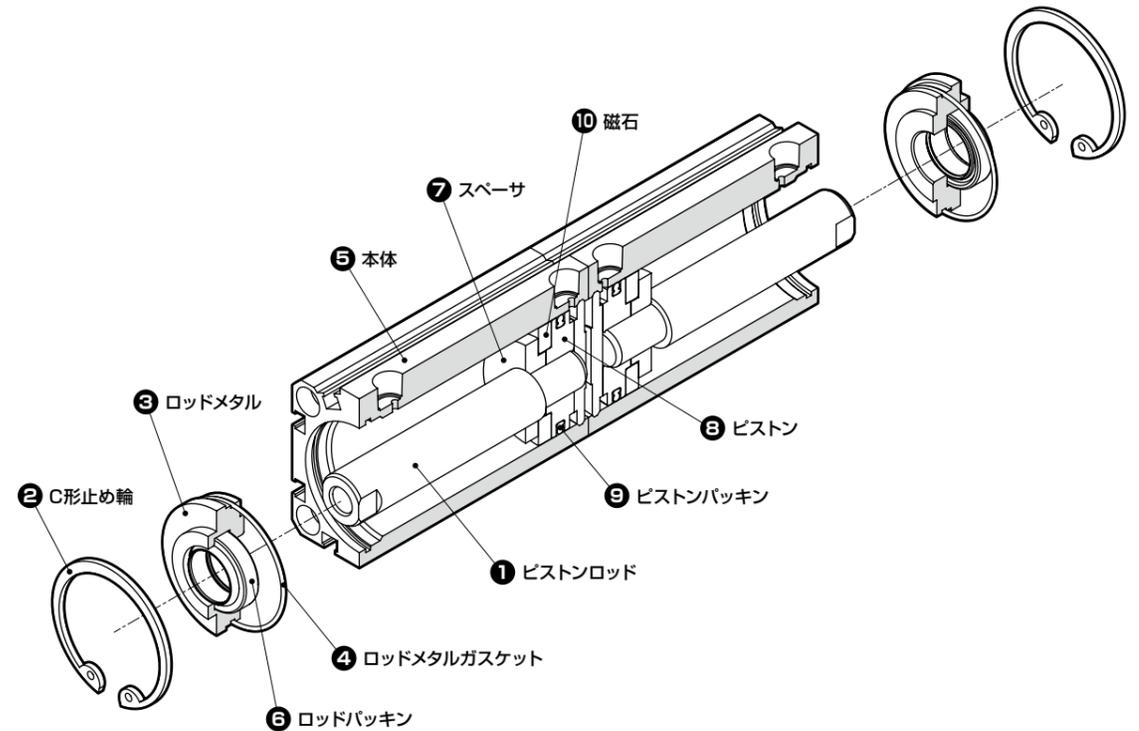

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	SSD2-□-ROD-MTL-ASSY	3 4 6	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	SSD2-□-◆-◇-PR-ASSY	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-□-◆-N-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-L-□-◆-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-L-□-◆-N-◇-PR-ASSY	
パッキンキット	SSD2-B-□K	4 6 9	各2

□：チューブ内径(φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)
 ◆：ストローク(φ12・φ16 : 5~30(5mm毎)
 φ20・φ25 : 5~50(5mm毎)
 φ32・φ40 : 5~50(5mm毎)/75/100
 φ50・φ63・φ80・φ100 : 10~50(5mm毎)/75/100)
 ◇：取付金具(無記号・LB・FA)




スーパーコンパクトシリンダ 複動形・二段形

SSD2-W Series

●チューブ内径：φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

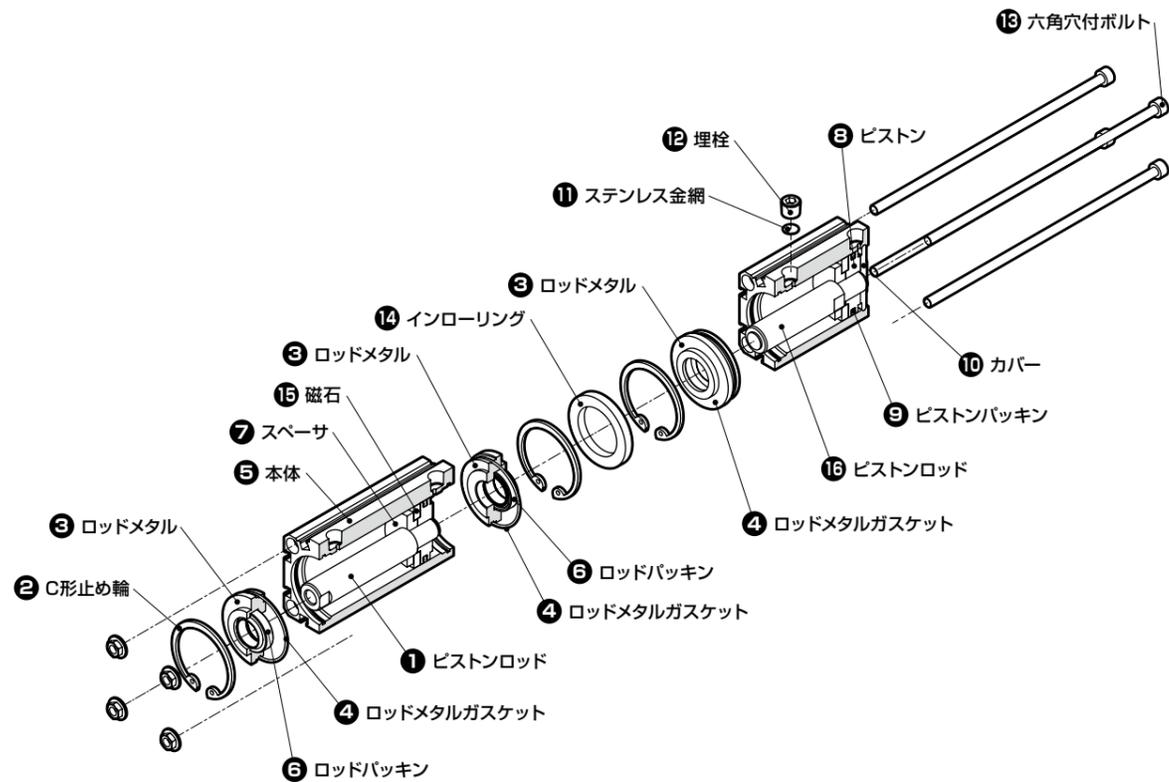

部品名	部品形番	番号	数量	
ロッドメタル組立	S1・RD側	SSD2-□-ROD-MTL-ASSY	③④⑥	各1
	S1・HD側	SSD2-W-□-S1HD-ROD-MTL-ASSY	③④⑥	
	S2・RD側	SSD2-W-□-S2-ROD-MTL-ASSY	③④	
ピストンロッド組立 (S1側)	ロッド先端めねじ	SSD2-□-◆-◇-PR-ASSY	①⑧⑨	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-□-◆-N-◇-PR-ASSY	①⑧⑨	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-L-□-◆-◇-PR-ASSY	①⑦⑧⑨⑮	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-L-□-◆-N-◇-PR-ASSY	①⑦⑧⑨⑮	
ピストンロッド組立 (S2側)		SSD2-W-□-◆-S2-PR-ASSY	①⑧⑨⑮	各1
		SSD2-WL-□-◆-S2-PR-ASSY	⑦⑧⑨⑮⑯	
パッキンキット	SSD2-W-□K	④⑥⑨	各2	

□：チューブ内径(φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)
 ◆：ストローク(φ12・φ16 : 5~30(5mm毎)
 φ20・φ25・φ32・φ40 : 5~50(5mm毎)
 φ50・φ63・φ80・φ100 : 10~50(5mm毎))
 ◇：取付金具(無記号・LB・FA)




スーパーコンパクトシリンダ 複動形・回り止め形

SSD2-M Series

●チューブ内径：φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63

■部品展開図

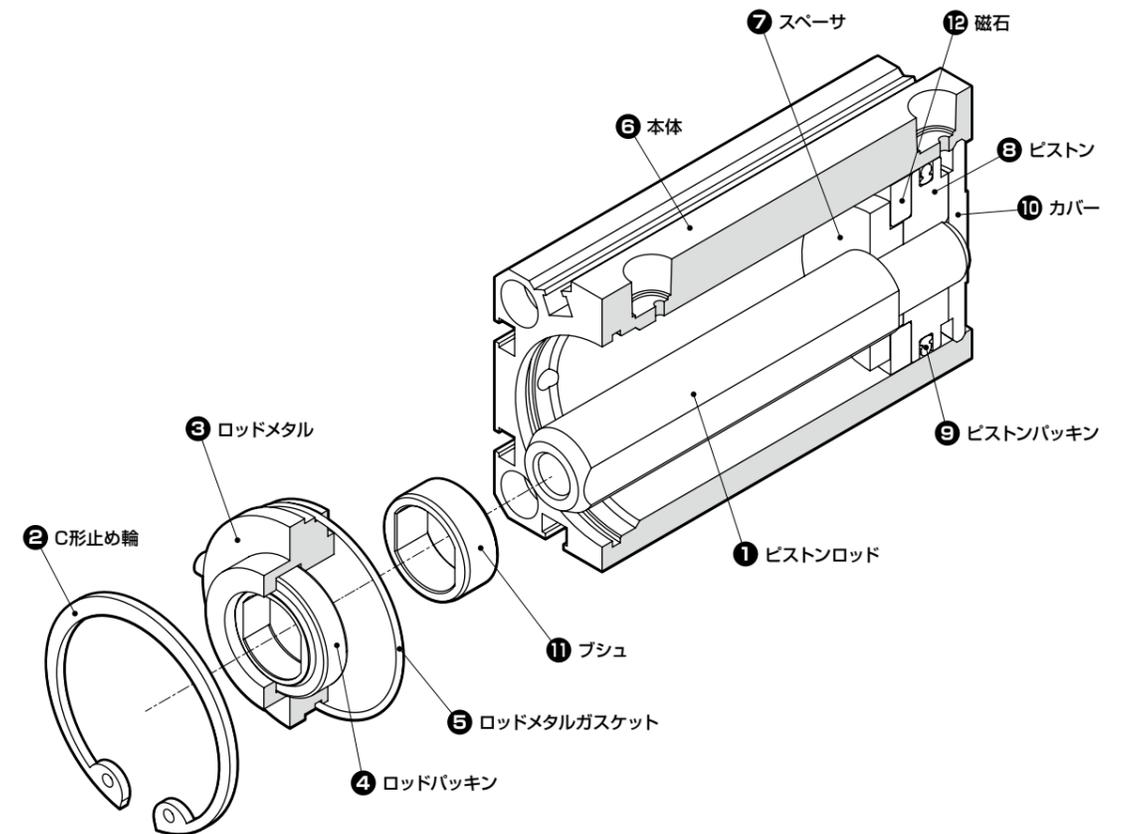

部品名	部品形番	番号	数量	
ロッドメタル組立	SSD2-M-□-ROD-MTL-ASSY	③④⑤⑪	各1	
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	SSD2-M-□-◆-◇-PR-ASSY	①⑧⑨	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-M-□-◆-N-◇-PR-ASSY	①⑧⑨	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-ML-□-◆-◇-PR-ASSY	①⑦⑧⑨⑫	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-ML-□-◆-N-◇-PR-ASSY	①⑦⑧⑨⑫	
パッキンキット	SSD2-M-□K	④⑤⑨	各1	

□：チューブ内径(φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63)
 ◆：ストローク(φ12・φ16 : 5~30(5mm毎)
 φ20・φ25 : 5~50(5mm毎)
 φ32・φ40 : 5~50(5mm毎)/75/100
 φ50・φ63 : 10~50(5mm毎)/75/100)
 ◇：取付金具(無記号・LB・FA)




スーパーコンパクトシリンダ 複動・両ロッド・回り止め形

SSD2-DM Series

●チューブ内径：φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63

■部品展開図

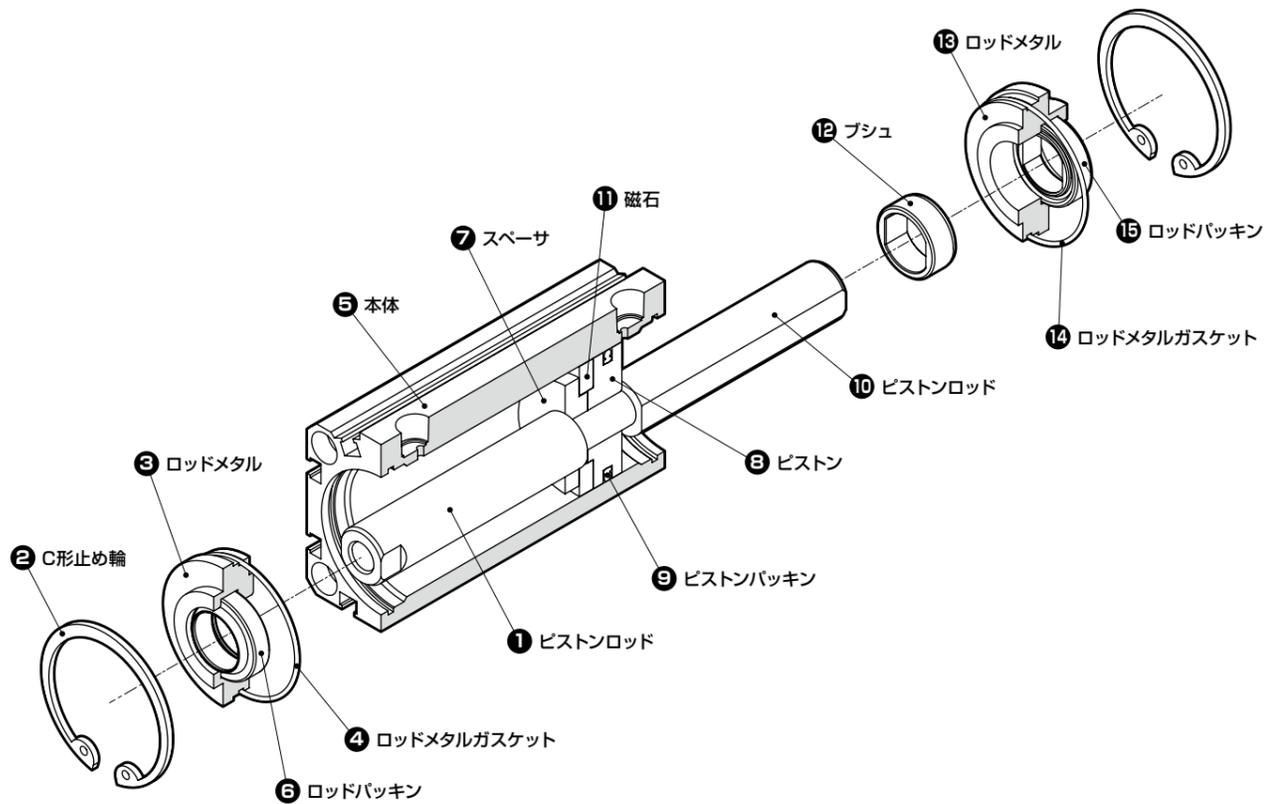

部品名		部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	RD側	φ12・φ16 SSD2-DM-□-RD-ROD-MTL-ASSY	3 4 6	各1
	HD側	φ20~φ63 SSD2-□-ROD-MTL-ASSY	13 14 15 (12)	
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	SSD2-DM-□-◆-◇-PR-ASSY	1 8 9 10	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-DM-□-◆-N-◇-PR-ASSY	1 7 8 9 10 11	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-DML-□-◆-◇-PR-ASSY	1 7 8 9 10 11	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-DML-□-◆-N-◇-PR-ASSY	1 7 8 9 10 11	
パッキンキット		SSD2-DM-□K	4 6 9 14 15	各1

□：チューブ内径(φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63)

◆：ストローク(φ12・φ16：5~30(5mm毎)
φ20・φ25：5~50(5mm毎)
φ32・φ40：5~50(5mm毎)/75/100
φ50・φ63：10~50(5mm毎)/75/100)

◇：取付金具(無記号・LB・FA)

注：ロッドメタル組立HD側の⑫プッシュはφ32~φ63が対象になります。




スーパーコンパクトシリンダ 複動・片ロッド・強力スクレーパ形

SSD2-G Series


●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

●SSD2-G-20・25・32

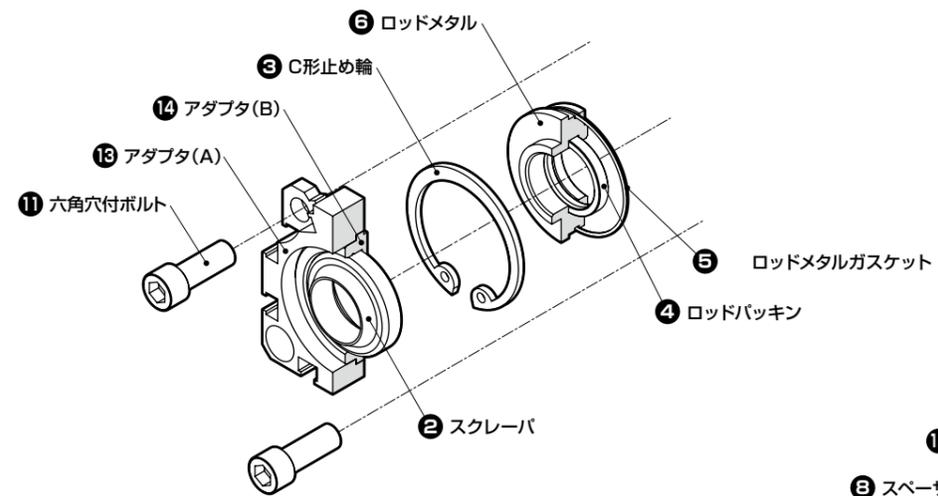


●SSD2-G-40・50・63・80・100

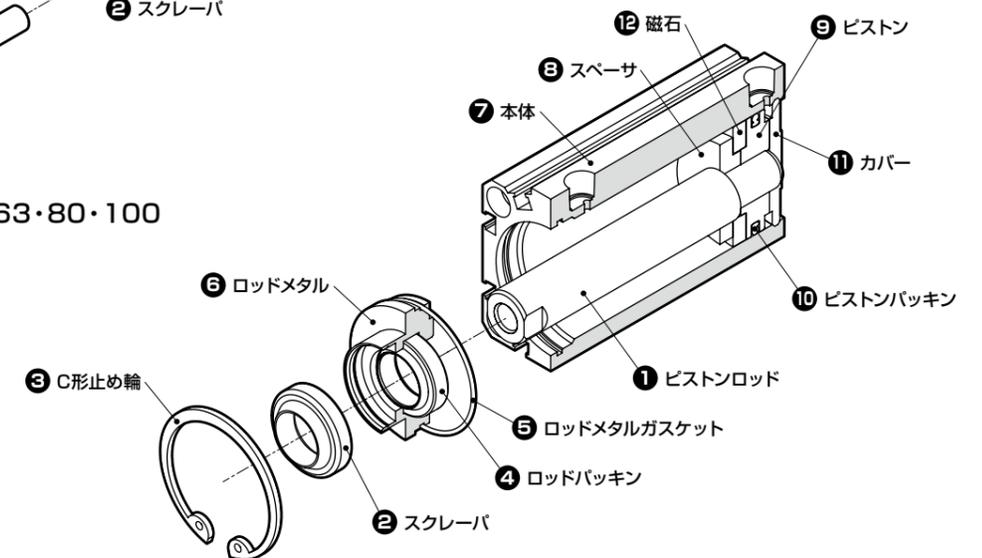

部品名	部品形番	番号	数量
スクレーパ組立	φ20・φ25・φ32 SSD2-G-□-SCRAPER-ASSY	2 13 14	各1
ロッドメタル組立	φ20・φ25・φ32 SSD2-□-ROD-MTL-ASSY	4 5 6	各1
	φ40・φ50・φ63・φ80・φ100 SSD2-G-□-ROD-MTL-ASSY	2 4 5 6	
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ SSD2-G-□-◆-PR-ASSY	1 9 10	各1
	ロッド先端おねじ付 SSD2-G-□-◆-N-PR-ASSY	1 9 10	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付 SSD2-GL-□-◆-PR-ASSY	1 8 9 10 12	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付 SSD2-GL-□-◆-N-PR-ASSY	1 8 9 10 12	
パッキンキット	SSD2-G-□K	2 4 5 10	各1

□：チューブ内径(φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)

◆：ストローク(φ20・φ25：5~50(5mm毎)
φ32・φ40：5~50(5mm毎)/75/100
φ50・φ63・φ80・φ100：10~50(5mm毎)/75/100)

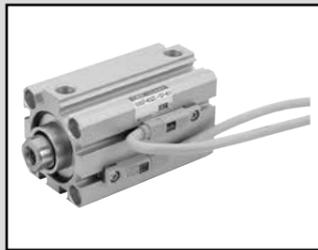


スーパーコンパクトシリンダ 複動・耐切削油形
SSD2-G2・G3 Series


●チューブ内径：φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

●SSD2-G_{2/3}-20・25・32

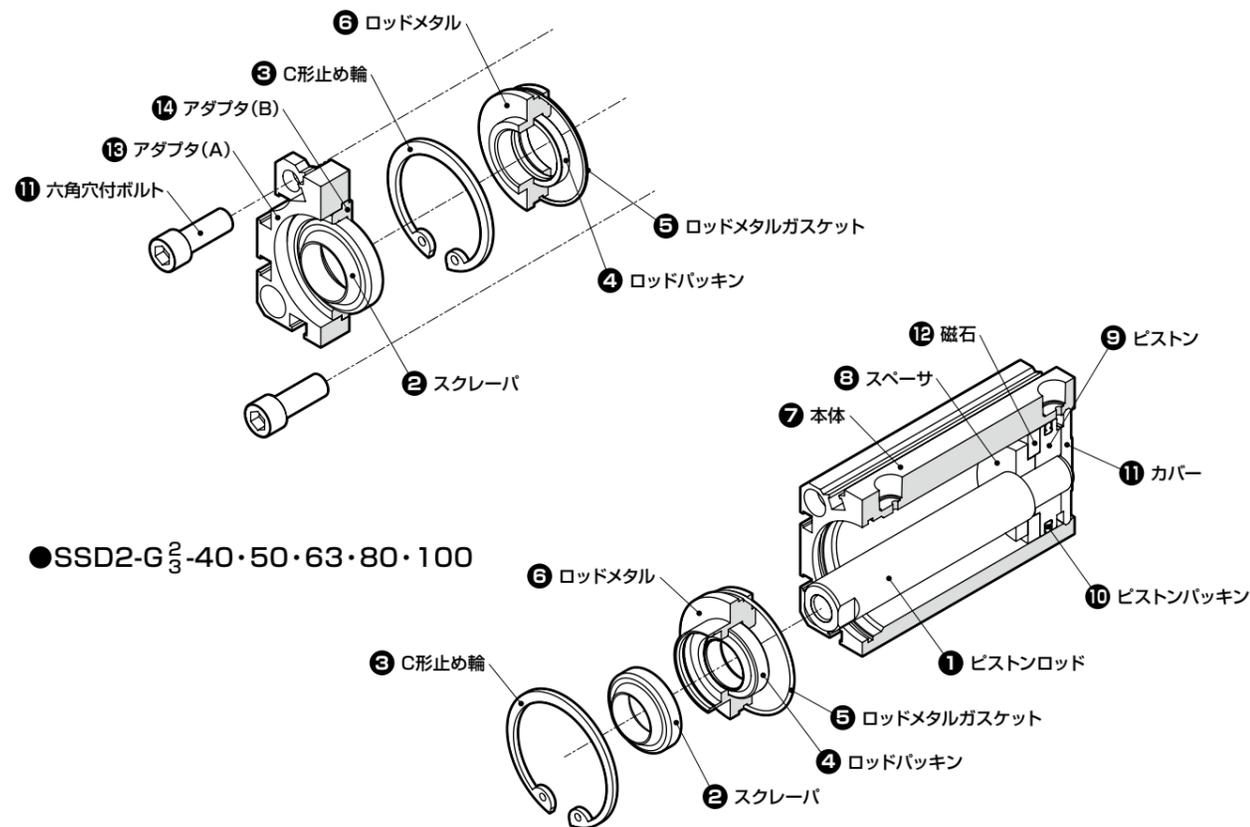

●SSD2-G_{2/3}-40・50・63・80・100

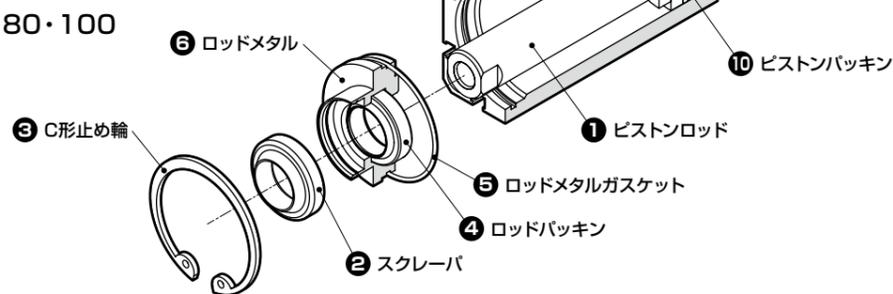


部品名	部品形番	番号	数量
スクレーパ組立	φ16・φ20・φ25・φ32 G2 SSD2-G2-□-SCRAPER-ASSY G3 SSD2-G3-□-SCRAPER-ASSY	2 13 14	各1
ロッドメタル組立	φ16・φ20・φ25・φ32 G2 SSD2-□-ROD-MTL-ASSY φ40・φ50・φ63・φ80・φ100 G2 SSD2-G2-□-ROD-MTL-ASSY 全チューブ内径共通 G3 SSD2-G3-□-ROD-MTL-ASSY	4 5 6 2 4 5 6 4 5 6 (2)	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ G2 SSD2-G2-□-◆-PR-ASSY ロッド先端おねじ付 SSD2-G2-□-◆-N-PR-ASSY ロッド先端めねじ・スイッチ付 SSD2-G2L-□-◆-PR-ASSY ロッド先端おねじ付・スイッチ付 SSD2-G2L-□-◆-N-PR-ASSY	1 9 10 1 8 9 10 12	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ G3 SSD2-G3-□-◆-PR-ASSY ロッド先端おねじ付 SSD2-G3-□-◆-N-PR-ASSY ロッド先端めねじ・スイッチ付 SSD2-G3L-□-◆-PR-ASSY ロッド先端おねじ付・スイッチ付 SSD2-G3L-□-◆-N-PR-ASSY	1 9 10 1 8 9 10 12	各1
パッキンキット	G2 SSD2-G2-□K G3 SSD2-G3-□K	2 4 5 10	各1

□：チューブ内径(φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)

◆：ストローク(φ16 : 5~30(5mm毎)
φ20・φ25 : 5~50(5mm毎)
φ32・φ40 : 5~50(5mm毎)/75/100
φ50・φ63・φ80・φ100 : 10~50(5mm毎)/75/100)

注1：φ16~φ32のSSD2-G3用ロッドメタル組立に②スクレーパは含まれません。

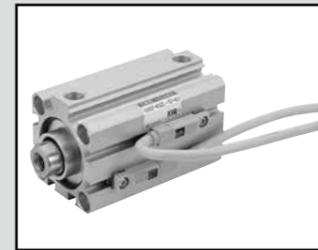


スーパーコンパクトシリンダ 複動・高荷重・耐切削油形
SSD2-KG2・KG3 Series


●チューブ内径：φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

●SSD2-KG_{2/3}-20・25・32

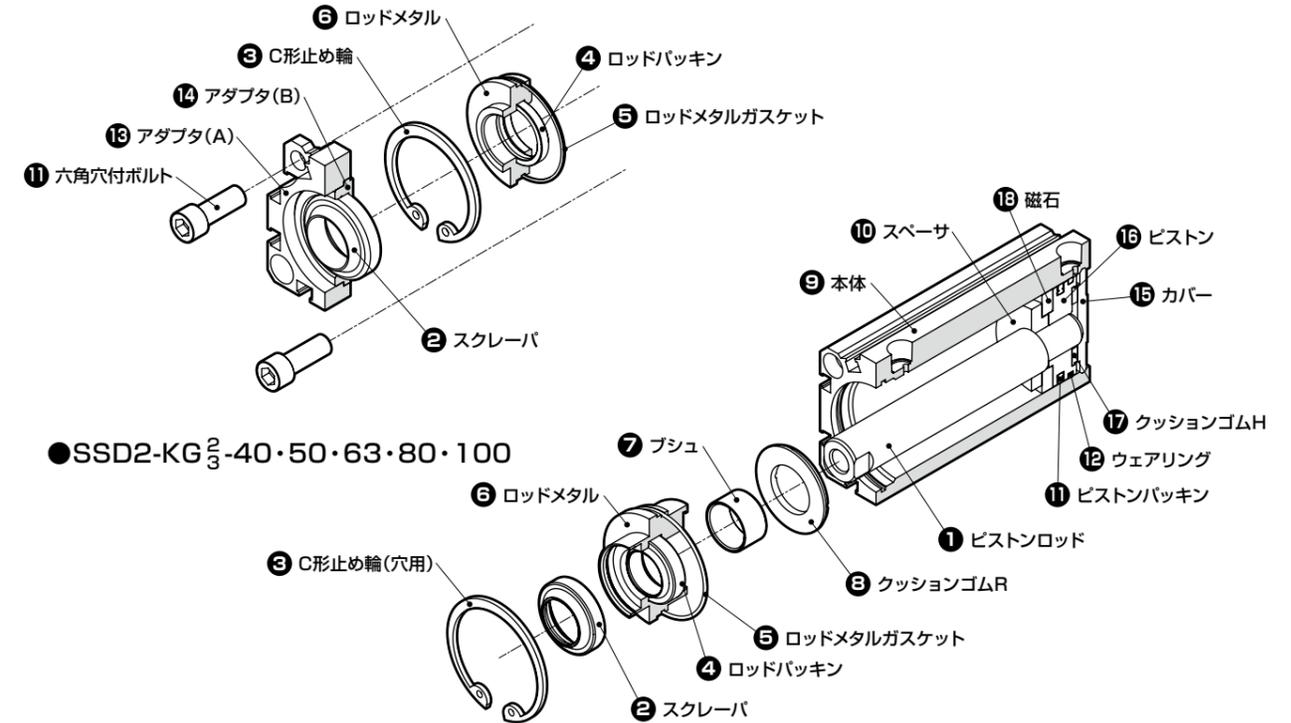

●SSD2-KG_{2/3}-40・50・63・80・100

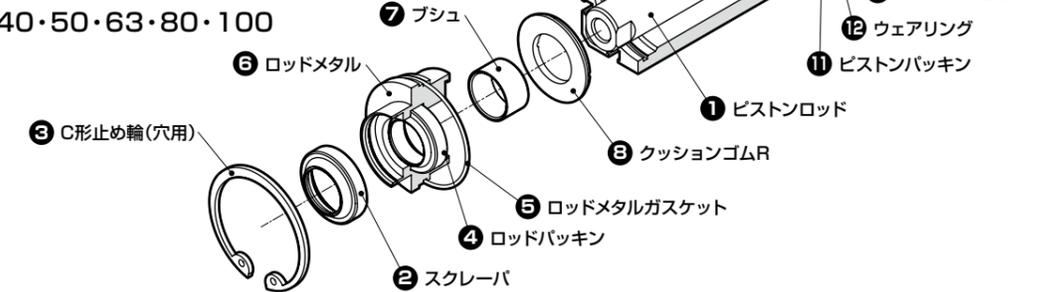


部品名	部品形番	番号	数量
スクレーパ組立	φ16・φ20・φ25・φ32 KG2 SSD2-G2-□-SCRAPER-ASSY KG3 SSD2-G3-□-SCRAPER-ASSY	2 13 14	各1
ロッドメタル組立	φ16・φ20・φ25・φ32 KG2 SSD2-K-□-ROD-MTL-ASSY φ40・φ50・φ63・φ80・φ100 SSD2-KG2-□-ROD-MTL-ASSY 全チューブ内径共通 KG3 SSD2-KG3-□-ROD-MTL-ASSY	4 5 6 7 (8) 2 4 5 6 7 8 4 5 6 7 (2) (8)	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ SSD2-KG2-□-◆-PR-ASSY ロッド先端おねじ付 SSD2-KG2-□-◆-N-PR-ASSY ロッド先端めねじ・スイッチ付 SSD2-KG2L-□-◆-PR-ASSY ロッド先端おねじ付・スイッチ付 SSD2-KG2L-□-◆-N-PR-ASSY	1 11 12 16 17 (8) 1 10 11 12 16 17 18 (8)	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ SSD2-KG3-□-◆-PR-ASSY ロッド先端おねじ付 SSD2-KG3-□-◆-N-PR-ASSY ロッド先端めねじ・スイッチ付 SSD2-KG3L-□-◆-PR-ASSY ロッド先端おねじ付・スイッチ付 SSD2-KG3L-□-◆-N-PR-ASSY	1 11 12 16 17 (8) 1 10 11 12 16 17 18 (8)	各1
パッキンキット	KG2 SSD2-KG2-□K KG3 SSD2-KG3-□K	2 4 5 8 11 12 17	各1

□：チューブ内径(φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)

◆：ストローク(φ16 : 5~30(5mm毎)
φ20・φ25 : 5~50(5mm毎)
φ32・φ40 : 5~50(5mm毎)/75/100
φ50・φ63・φ80・φ100 : 10~50(5mm毎)/75/100)

注1：ロッドメタル組立の⑧クッションゴムはφ32が対象になります。

注2：ピストンロッド組立の⑧クッションゴムはφ16~φ25が対象になります。

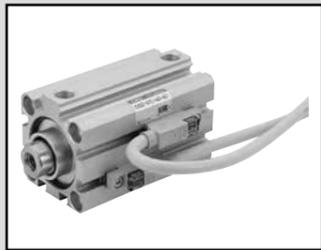


スーパーコンパクトシリンダ
複動・片ロッド・コイルスクレーパ形
SSD2-G1 Series

スーパーコンパクトシリンダ
複動・片ロッド・スパッタ付着防止形
SSD2-G4 Series


●チューブ内径：φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

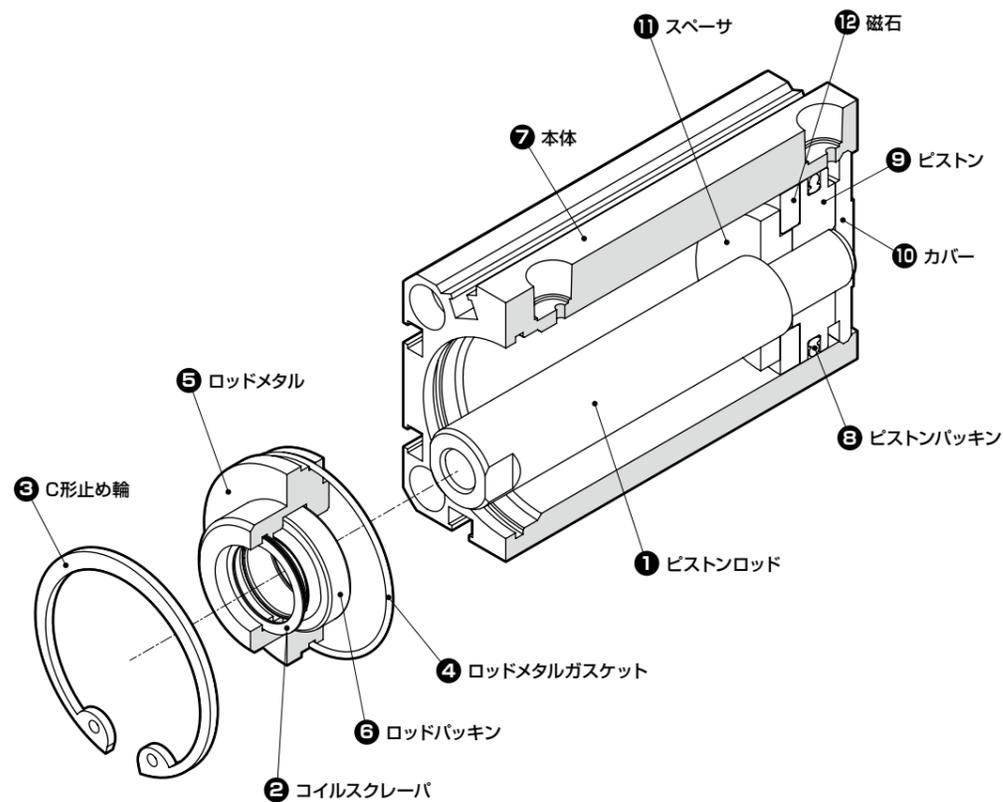

部品名		部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立		G1 SSD2-G1-□-ROD-MTL-ASSY	2 4 5 6	各1
		G4 SSD2-G4-□-ROD-MTL-ASSY	2 4 5 6	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	G1 SSD2-G1-□-◆-◇-PR-ASSY	1 8 9	各1
	ロッド先端おねじ付	G1 SSD2-G1-□-◆-N-◇-PR-ASSY	1 8 9	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	G1 SSD2-G1L-□-◆-◇-PR-ASSY	1 8 9 11 12	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	G1 SSD2-G1L-□-◆-N-◇-PR-ASSY	1 8 9 11 12	
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	G4 SSD2-G4-□-◆-PR-ASSY	1 8 9	各1
	ロッド先端おねじ付	G4 SSD2-G4-□-◆-N-PR-ASSY	1 8 9	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	G4 SSD2-G4L-□-◆-PR-ASSY	1 8 9 11 12	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	G4 SSD2-G4L-□-◆-N-PR-ASSY	1 8 9 11 12	
パッキンキット		G1 SSD2-G1-□K	2 4 6 8	各1

□：チューブ内径(φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)
◆：ストローク(φ25 : 5~50(5mm毎)
φ32・φ40 : 5~50(5mm毎)/75/100
φ50・φ63・φ80・φ100 : 10~50(5mm毎)/75/100)
◇：取付金具(無記号・LB・FA)

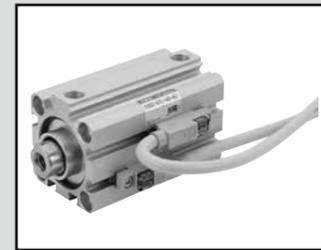


スーパーコンパクトシリンダ
複動・片ロッド・高荷重・コイルスクレーパ形
SSD2-KG1 Series

スーパーコンパクトシリンダ
複動・片ロッド・高荷重・スパッタ付着防止形
SSD2-KG4 Series

●チューブ内径：φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100


■部品展開図

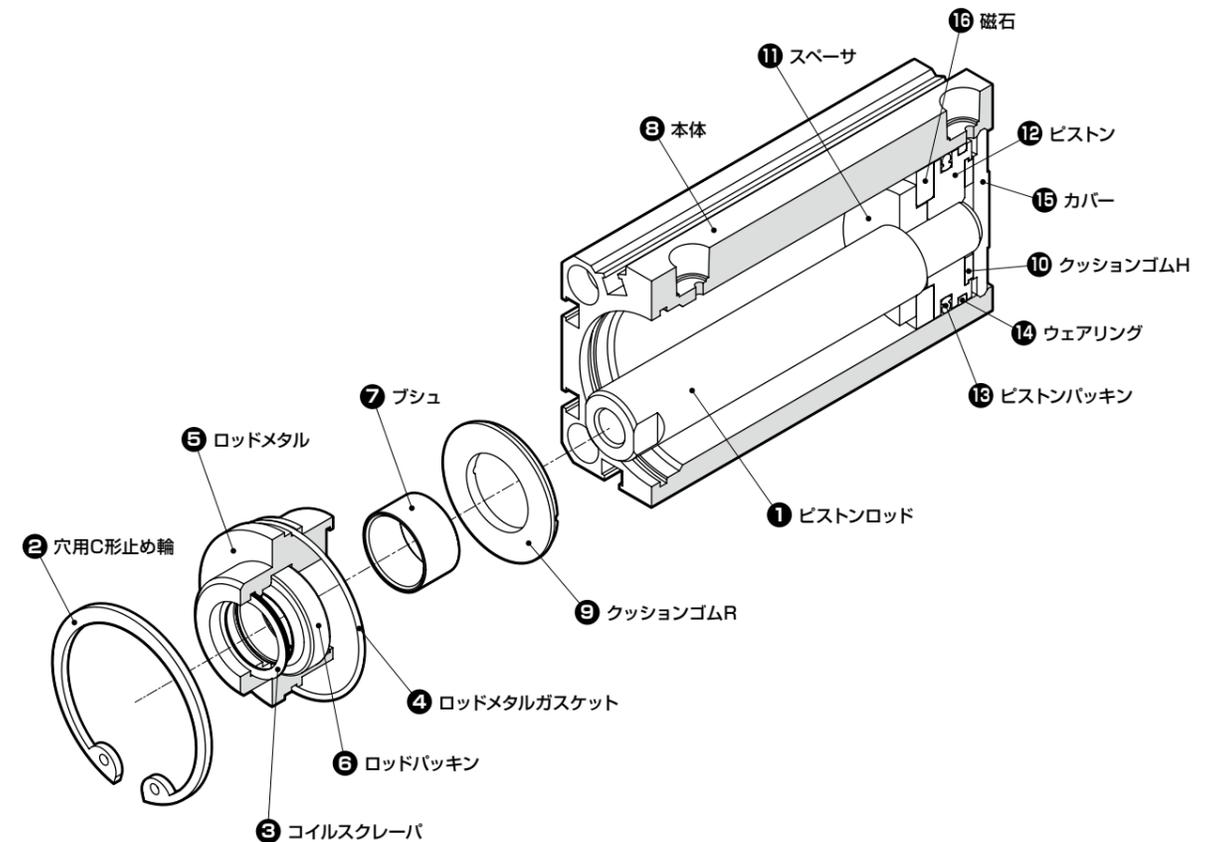

部品名		部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立		KG1 SSD2-KG1-□-ROD-MTL-ASSY	3 4 5 6 7 (9)	各1
		KG4 SSD2-G4-□-ROD-MTL-ASSY	3 4 5 6 7 (9)	
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	KG1	SSD2-KG1-□-◆-◇-PR-ASSY	各1
	ロッド先端おねじ付		SSD2-KG1-□-◆-N-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付		SSD2-KG1L-□-◆-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付		SSD2-KG1L-□-◆-N-◇-PR-ASSY	
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	KG4	SSD2-KG4-□-◆-PR-ASSY	各1
	ロッド先端おねじ付		SSD2-KG4-□-◆-N-PR-ASSY	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付		SSD2-KG4L-□-◆-PR-ASSY	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付		SSD2-KG4L-□-◆-N-PR-ASSY	
パッキンキット		KG1 SSD2-KG1-□K	3 4 6 9 10 13 14	各1

□：チューブ内径(φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)
◆：ストローク(φ25 : 5~50(5mm毎)
φ32・φ40 : 5~50(5mm毎)/75/100
φ50・φ63・φ80・φ100 : 10~50(5mm毎)/75/100)
◇：取付金具(無記号・LB・FA)

注1：ロッドメタル組立の⑨クッションゴムはφ32~φ100が対象になります。
注2：ピストンロッド組立の⑨クッションゴムはφ25が対象になります。

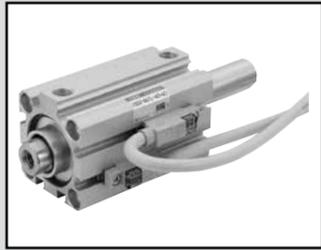


スーパーコンパクトシリンダ
複動・両ロッド・コイルスクレーパ形
SSD2-DG1 Series

スーパーコンパクトシリンダ
複動・両ロッド・スパッタ付着防止形
SSD2-DG4 Series


●チューブ内径：φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

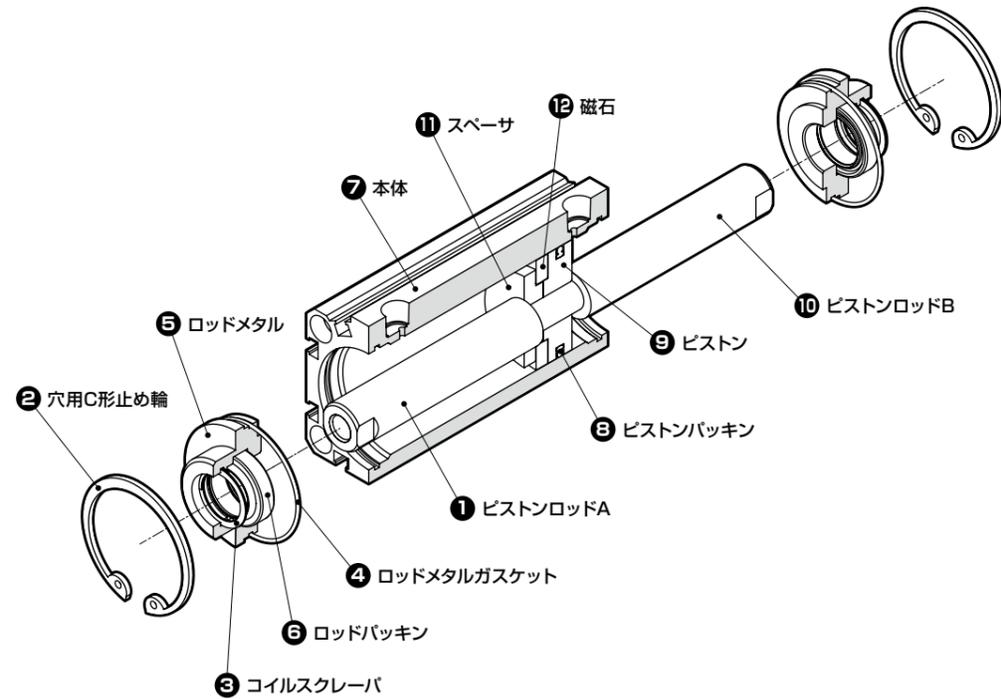

部品名		部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立		DG1 SSD2-G1-□-ROD-MTL-ASSY	3 4 5 6	各1
		DG4 SSD2-G4-□-ROD-MTL-ASSY	3 4 5 6	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	DG1 SSD2-DG1-□-◆-◇-PR-ASSY	1 8 9 10	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-DG1-□-◆-N-◇-PR-ASSY	1 8 9 10	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-DG1L-□-◆-◇-PR-ASSY	1 8 9 10 11 12	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-DG1L-□-◆-N-◇-PR-ASSY	1 8 9 10 11 12	
	ロッド先端めねじ	DG4 SSD2-DG4-25-◆-◇-PR-ASSY	1 8 9 10	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-DG4-25-◆-N-◇-PR-ASSY	1 8 9 10	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-DG4L-25-◆-◇-PR-ASSY	1 8 9 10 11 12	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-DG4L-25-◆-N-◇-PR-ASSY	1 8 9 10 11 12	
ロッド先端めねじ	DG4 SSD2-DG4-□-◆-PR-ASSY	1 8 9 10	各1	
ロッド先端おねじ付	SSD2-DG4-□-◆-N-PR-ASSY	1 8 9 10		
ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-DG4L-□-◆-PR-ASSY	1 8 9 10 11 12		
ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-DG4L-□-◆-N-PR-ASSY	1 8 9 10 11 12		
パッキンキット		DG1 SSD2-DG1-□K	3 4 6 8	各2 1


□：チューブ内径(φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)
◆：ストローク(φ25 : 5~50(5mm毎)
φ32・φ40 : 5~50(5mm毎)/75/100
φ50・φ63・φ80・φ100 : 10~50(5mm毎)/75/100)
◇：取付金具(無記号・LB・FA)

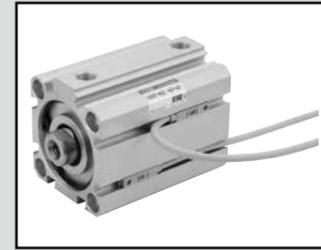

スーパーコンパクトシリンダ 複動・片ロッド・耐環境スクレーパ形
SSD2-G5 Series

●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

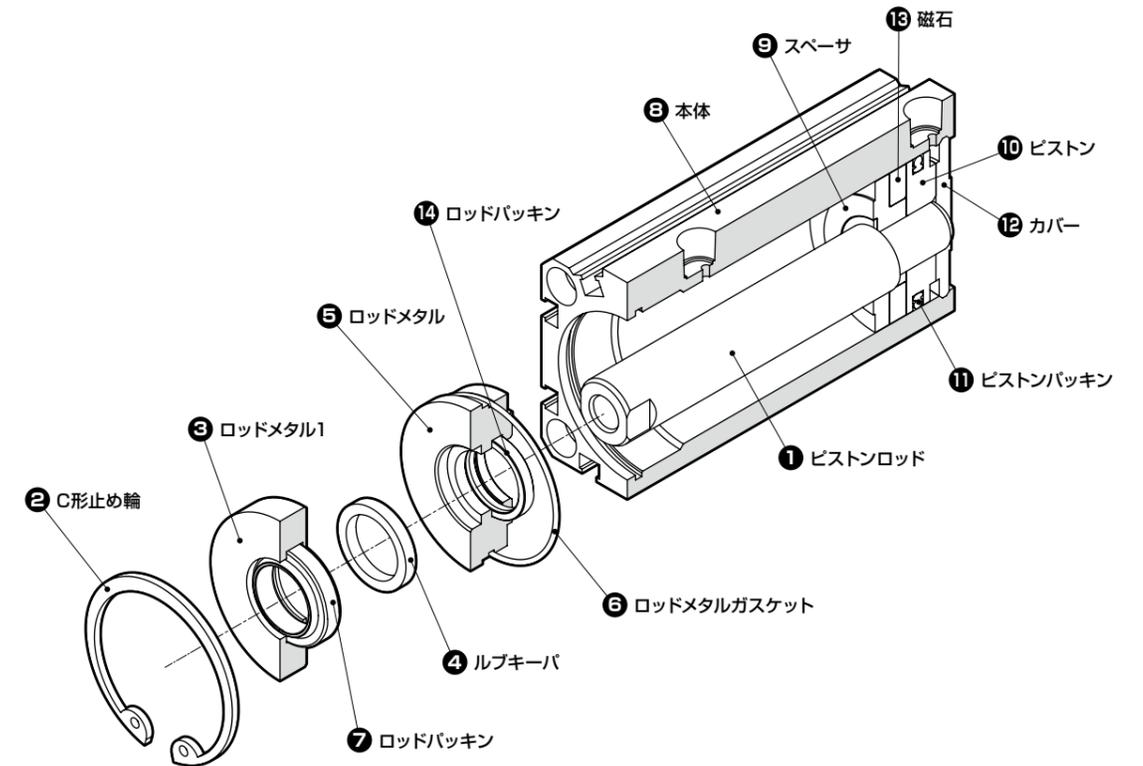

部品名		部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立		SSD2-G5-□-ROD-MTL-ASSY	3 4 5 6 7 14	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	SSD2-G5-□-◆-◇-PR-ASSY	1 10 11	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-G5-□-◆-N-◇-PR-ASSY	1 10 11	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-G5L-□-◆-◇-PR-ASSY	1 9 10 11 13	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-G5L-□-◆-N-◇-PR-ASSY	1 9 10 11 13	
パッキンキット		SSD2-G5-□K	4 6 7 11 14	各1

□：チューブ内径(φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)
◆：ストローク(φ20・φ25 : 5~50(5mm毎)
φ32・φ40 : 5~50(5mm毎)/75/100
φ50・φ63・φ80・φ100 : 10~50(5mm毎)/75/100)
◇：取付金具(無記号・LB・FA)




スーパーコンパクトシリンダ 複動・片ロッド・高荷重・耐環境スクレーパ形

SSD2-KG5 Series

●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

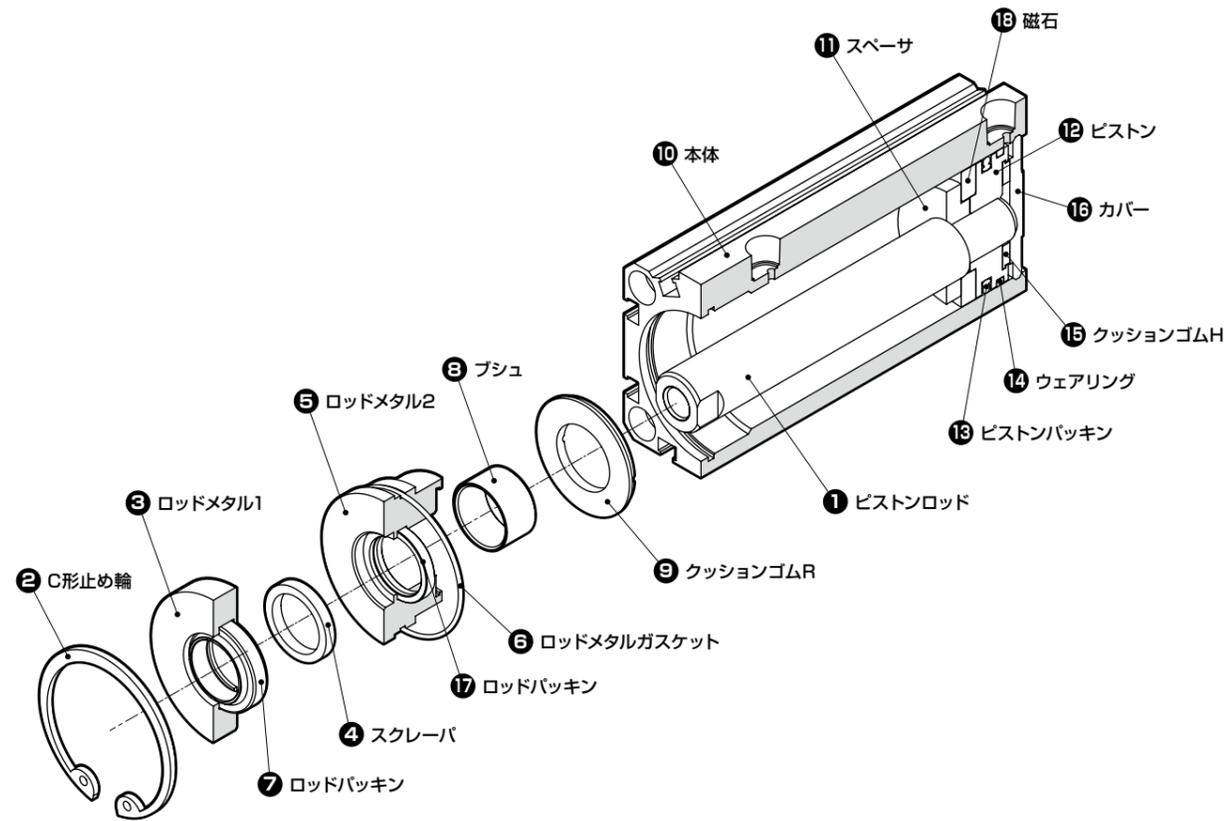

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	SSD2-KG5-□-ROD-MTL-ASSY	③④⑤⑥⑦⑧⑬⑰ (⑨)	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	SSD2-KG5-□-◆-◇-PR-ASSY	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-KG5-□-◆-N-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端めねじ・スイッチ付	SSD2-KG5L-□-◆-◇-PR-ASSY	
	ロッド先端おねじ付・スイッチ付	SSD2-KG5L-□-◆-N-◇-PR-ASSY	
パッキンキット	SSD2-KG5-□K	④⑥⑦⑨⑬⑭⑮⑰	各1


□：チューブ内径(φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)

◆：ストローク(φ20・φ25 : 5~50(5mm毎)
φ32・φ40 : 5~50(5mm毎)/75/100
φ50・φ63・φ80・φ100 : 10~50(5mm毎)/75/100)

◇：取付金具(無記号・LB・FA)

注1：ロッドメタル組立の⑨クッションゴムはφ32~φ100が対象になります。

注2：ピストンロッド組立の⑨クッションゴムはφ20・φ25が対象になります。

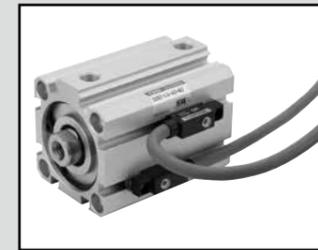


スーパーコンパクトシリンダ 複動・片ロッド形・耐強磁界用スイッチ付

SSD2-L4 Series

●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

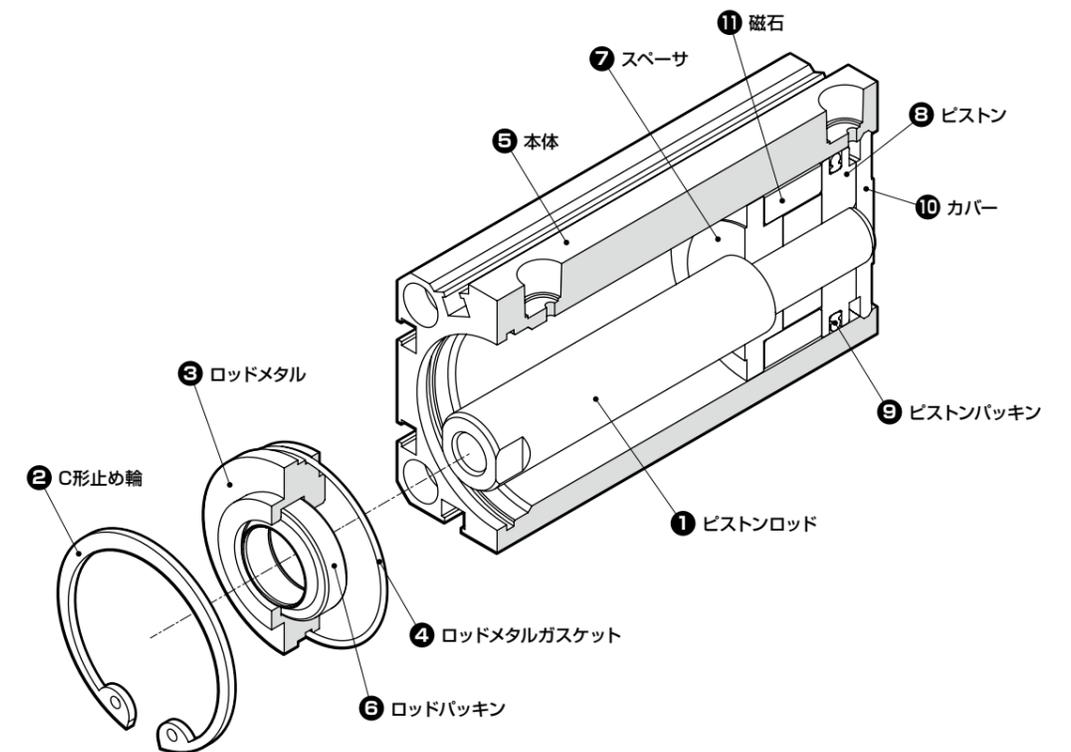


部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	SSD2-□-ROD-MTL-ASSY	③④⑥	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	SSD2-L4-□-◆-◇-PR-ASSY	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-L4-□-◆-N-◇-PR-ASSY	
パッキンキット	SSD2-□K	④⑥⑨	各1

□：チューブ内径(φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)

◆：ストローク：20~50(5mm毎)/75/100

◇：取付金具(無記号・LB・FA)

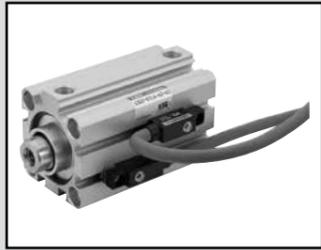


スーパーコンパクトシリンダ 複動・片ロッド耐強磁界用スイッチ付・
コイルスクレーパ形

SSD2-G1L4 Series


●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

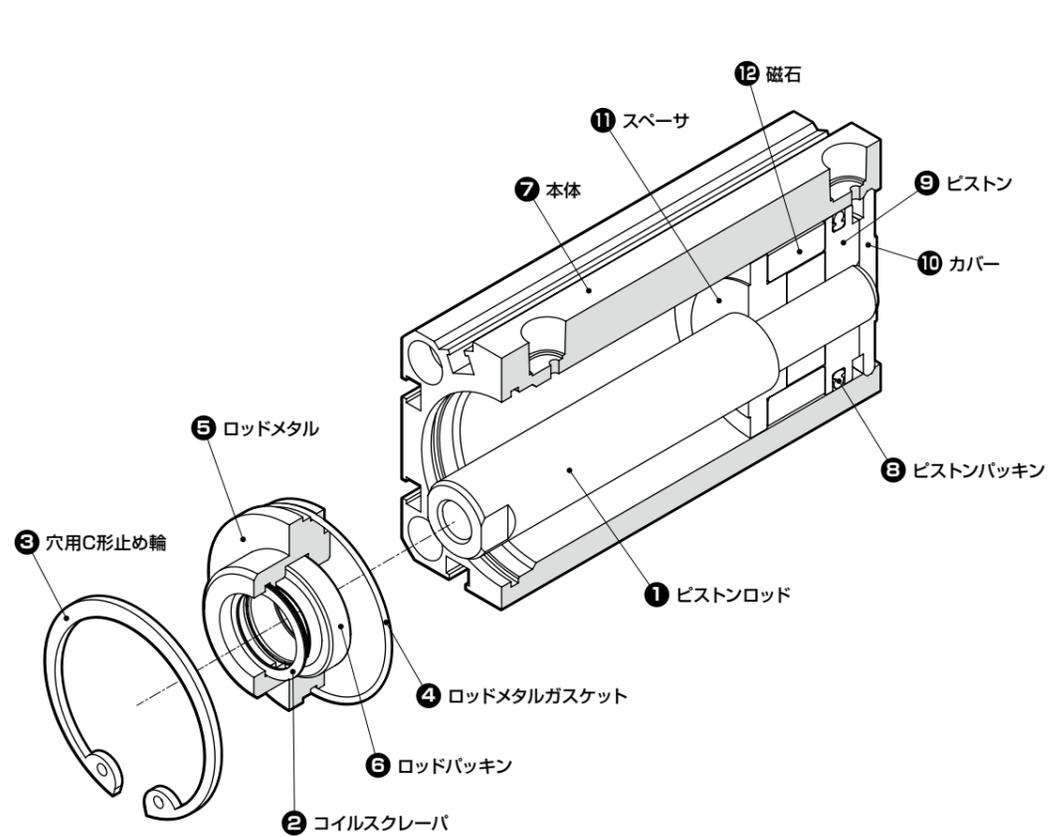

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	SSD2-G1-□-ROD-MTL-ASSY	2 4 5 6	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ SSD2-G1L4-□-◆-◇-PR-ASSY	1 8 9 11 12	各1
	ロッド先端おねじ付 SSD2-G1L4-□-◆-N-◇-PR-ASSY		
パッキンキット	SSD2-G1-□K	2 4 6 8	各1

□：チューブ内径(φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)
◆：ストローク：20~50(5mm毎)/75/100
◇：取付金具(無記号・LB・FA)

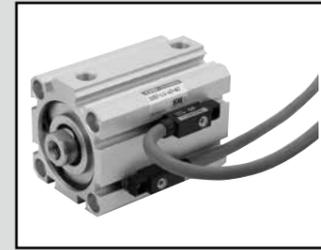


スーパーコンパクトシリンダ 複動・高荷重形・耐強磁界用スイッチ付

SSD2-KL4 Series


●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

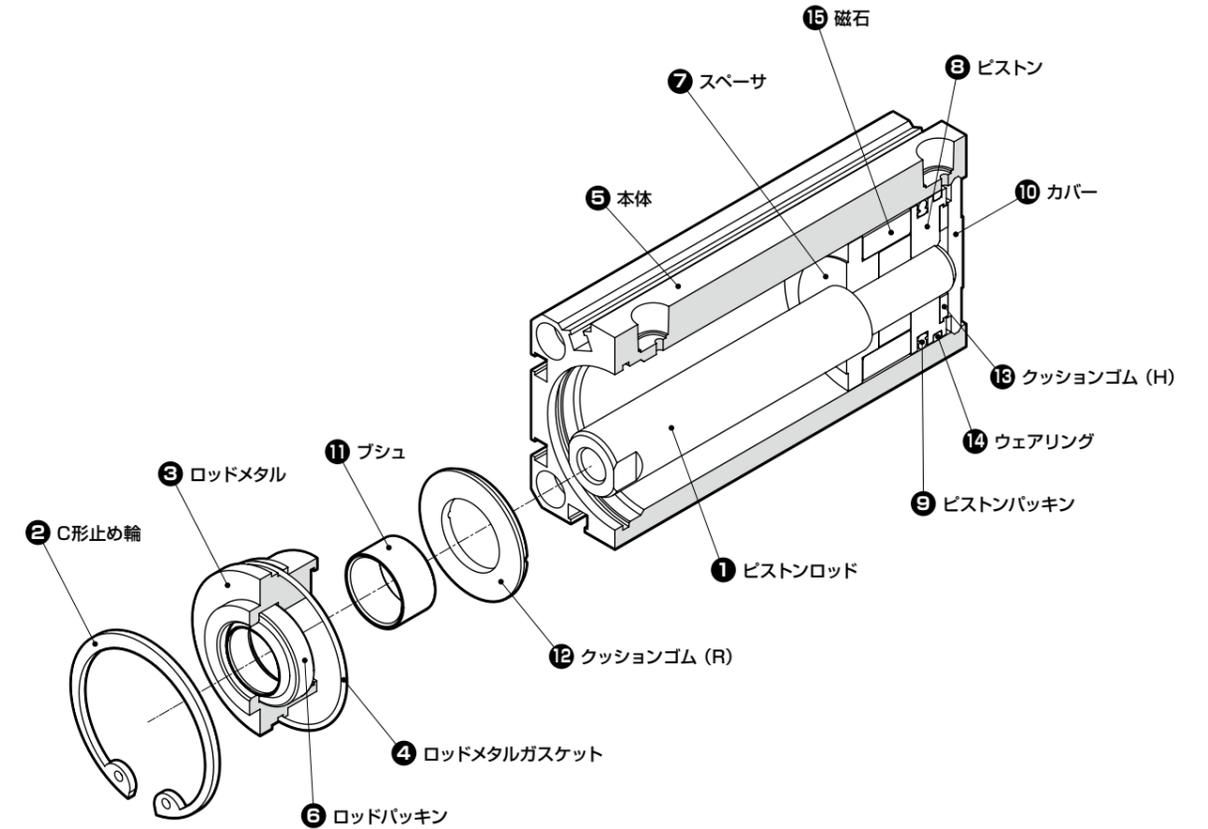

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	SSD2-K-□-ROD-MTL-ASSY	3 4 6 11 12	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ SSD2-KL4-□-◆-◇-PR-ASSY	1 7 8 9 13 14 15	各1
	ロッド先端おねじ付 SSD2-KL4-□-◆-N-◇-PR-ASSY		
パッキンキット	SSD2-K-□K	4 6 9 12 13 14	各1

□：チューブ内径(φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)
◆：ストローク：20~50(5mm毎)/75/100
◇：取付金具(無記号・LB・FA)

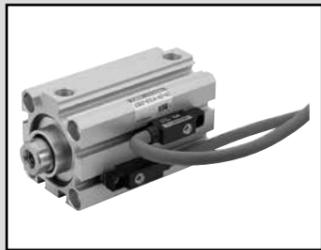


スーパーコンパクトシリンダ 複動・高荷重形・耐強磁界用スイッチ付・
コイルスクレーパ付

SSD2-KG1L4 Series

●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

MEMO

■部品展開図

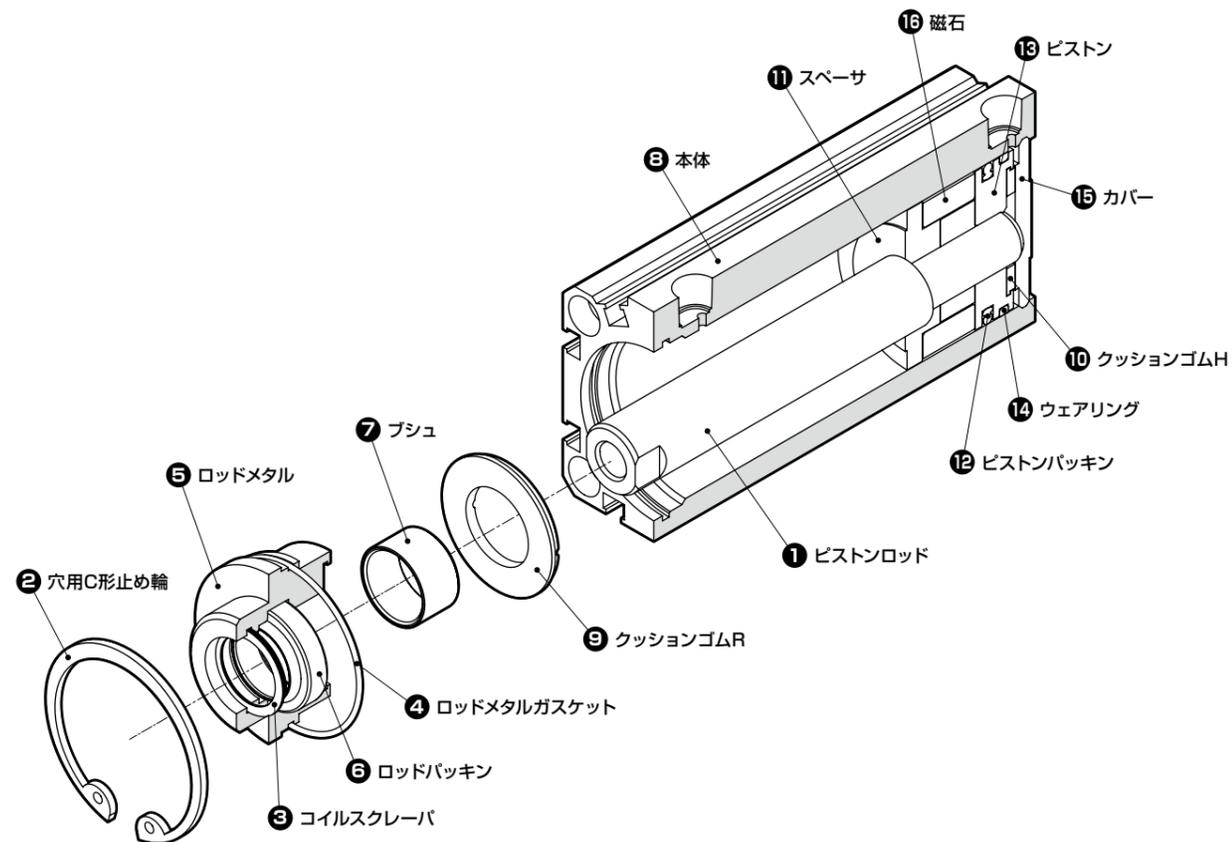

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	SSD2-KG1-□-ROD-MTL-ASSY	③④⑤⑥⑦(⑨)	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端めねじ	SSD2-KG1L4-□-◆-◇-PR-ASSY	各1
	ロッド先端おねじ付	SSD2-KG1L4-□-◆-N-◇-PR-ASSY	
パッキンキット	SSD2-KG1-□K	③④⑥⑨⑩⑫⑭	各1

□：チューブ内径(φ40・φ50・φ63・φ80・φ100)

◆：ストローク：20~50(5mm毎)/75/100

◇：取付金具(無記号・LB・FA)