




内部パイロット式電磁弁

NP13R・NP14R Series

●NC(通電時開)形、NO(通電時閉)形

■部品展開図

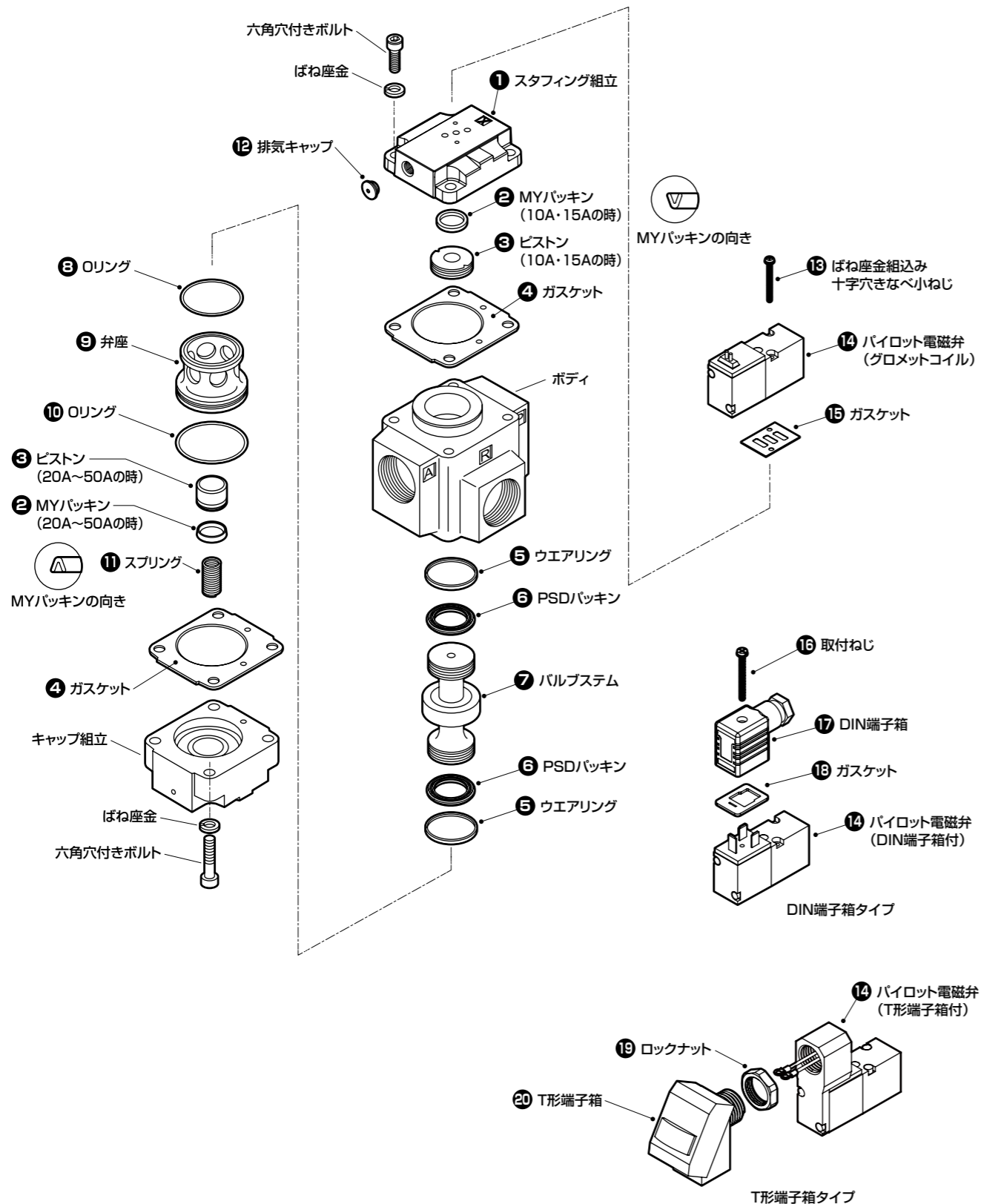

●アクチュエータ組立キット

コイルオプション	接続口径	部品形番		部品図	番号	数量
		NP13R	NP14R			
2C (リード線)	10A・15A	NP13R-10A-2C-A-KIT-標準電圧	NP14R-10A-2C-A-KIT-標準電圧		1 12 13 14 15	1 1 2 1 1
	20A・25A	NP13R-20A-2C-A-KIT-標準電圧	NP14R-20A-2C-A-KIT-標準電圧			
	32A～50A	NP13R-32A-2C-A-KIT-標準電圧	NP14R-32A-2C-A-KIT-標準電圧			
2CS (リード線・サージキラー付)	10A・15A	NP13R-10A-2CS-A-KIT-標準電圧	NP14R-10A-2CS-A-KIT-標準電圧		1 12 13 14 15	1 1 2 1 1
	20A・25A	NP13R-20A-2CS-A-KIT-標準電圧	NP14R-20A-2CS-A-KIT-標準電圧			
	32A～50A	NP13R-32A-2CS-A-KIT-標準電圧	NP14R-32A-2CS-A-KIT-標準電圧			
2G (DIN端子箱付Pg9)	10A・15A	NP13R-10A-2G-A-KIT-標準電圧	NP14R-10A-2G-A-KIT-標準電圧		1 12 13 14 15 16 17 18	1 1 2 1 1 1 1 1
	20A・25A	NP13R-20A-2G-A-KIT-標準電圧	NP14R-20A-2G-A-KIT-標準電圧			
	32A～50A	NP13R-32A-2G-A-KIT-標準電圧	NP14R-32A-2G-A-KIT-標準電圧			
2GS (DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)	10A・15A	NP13R-10A-2GS-A-KIT-標準電圧	NP14R-10A-2GS-A-KIT-標準電圧		1 12 13 14 15 16 17 18	1 1 2 1 1 1 1 1
	20A・25A	NP13R-20A-2GS-A-KIT-標準電圧	NP14R-20A-2GS-A-KIT-標準電圧			
	32A～50A	NP13R-32A-2GS-A-KIT-標準電圧	NP14R-32A-2GS-A-KIT-標準電圧			
2H (ランプ付DIN端子箱付Pg9)	10A・15A	NP13R-10A-2H-A-KIT-標準電圧	NP14R-10A-2H-A-KIT-標準電圧		1 12 13 14 15 16 17 18	1 1 2 1 1 1 1 1
	20A・25A	NP13R-20A-2H-A-KIT-標準電圧	NP14R-20A-2H-A-KIT-標準電圧			
	32A～50A	NP13R-32A-2H-A-KIT-標準電圧	NP14R-32A-2H-A-KIT-標準電圧			
2HS (ランプ付DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)	10A・15A	NP13R-10A-2HS-A-KIT-標準電圧	NP14R-10A-2HS-A-KIT-標準電圧		1 12 13 14 15 16 17 18	1 1 2 1 1 1 1 1
	20A・25A	NP13R-20A-2HS-A-KIT-標準電圧	NP14R-20A-2HS-A-KIT-標準電圧			
	32A～50A	NP13R-32A-2HS-A-KIT-標準電圧	NP14R-32A-2HS-A-KIT-標準電圧			
3T (T形端子箱付G1/2)	10A・15A	NP13R-10A-3T-A-KIT-標準電圧	NP14R-10A-3T-A-KIT-標準電圧		1 12 13 14 15 16 17 18 19 20	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
	20A・25A	NP13R-20A-3T-A-KIT-標準電圧	NP14R-20A-3T-A-KIT-標準電圧			
	32A～50A	NP13R-32A-3T-A-KIT-標準電圧	NP14R-32A-3T-A-KIT-標準電圧			
3TS (T形端子箱付G1/2・サージキラー付)	10A・15A	NP13R-10A-3TS-A-KIT-標準電圧	NP14R-10A-3TS-A-KIT-標準電圧		1 12 13 14 15 16 17 18 19 20	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
	20A・25A	NP13R-20A-3TS-A-KIT-標準電圧	NP14R-20A-3TS-A-KIT-標準電圧			
	32A～50A	NP13R-32A-3TS-A-KIT-標準電圧	NP14R-32A-3TS-A-KIT-標準電圧			
3R (ランプ付T形端子箱付G1/2)	10A・15A	NP13R-10A-3R-A-KIT-標準電圧	NP14R-10A-3R-A-KIT-標準電圧		1 12 13 14 15 16 17 18 19 20	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
	20A・25A	NP13R-20A-3R-A-KIT-標準電圧	NP14R-20A-3R-A-KIT-標準電圧			
	32A～50A	NP13R-32A-3R-A-KIT-標準電圧	NP14R-32A-3R-A-KIT-標準電圧			
3RS (ランプ付T形端子箱付G1/2・サージキラー付)	10A・15A	NP13R-10A-3RS-A-KIT-標準電圧	NP14R-10A-3RS-A-KIT-標準電圧		1 12 13 14 15 16 17 18 19 20	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
	20A・25A	NP13R-20A-3RS-A-KIT-標準電圧	NP14R-20A-3RS-A-KIT-標準電圧			
	32A～50A	NP13R-32A-3RS-A-KIT-標準電圧	NP14R-32A-3RS-A-KIT-標準電圧			

標準電圧 DC24V/AC100V/AC200V/AC110V/AC220V

●サージキラー

電圧	部品形番	数量
AC100V・AC110V	CVS2-SURGE-KILLER-AC100V	1
AC200V・AC220V	CVS2-SURGE-KILLER-AC200V	
DC24V	CVS2-SURGE-KILLER-DC24V	

●端子箱キット

コイルオプション/電圧	部品形番	部品図	番号	数量
2G (DIN端子箱付Pg9) AC100V・AC110V AC200V・AC220V DC24V	CVS2-2G-TERMINAL-BOX			各1
2GS (DIN端子箱付Pg9・サージキラー付) AC100V・AC110V AC200V・AC220V DC24V				
2H (ランプ付DIN端子箱付Pg9) AC100V・AC110V AC200V・AC220V DC24V	CVS2-2H-TERMINAL-BOX-AC100V CVS2-2H-TERMINAL-BOX-AC200V CVS2-2H-TERMINAL-BOX-DC24V			各1
2HS (ランプ付DIN端子箱付Pg9・サージキラー付) AC100V・AC110V AC200V・AC220V DC24V				
3T (T形端子箱付G1/2) AC100V・AC110V AC200V・AC220V DC24V	CVS2-3T-TERMINAL-BOX CVS2-3T-TERMINAL-BOX-AC200V CVS2-3T-TERMINAL-BOX-DC24V			各1
3TS (T形端子箱付G1/2・サージキラー付) AC100V・AC110V AC200V・AC220V DC24V				
3R (ランプ付T形端子箱付G1/2) AC100V・AC110V AC200V・AC220V DC24V	CVS2-3R-TERMINAL-BOX-AC100V CVS2-3R-TERMINAL-BOX-AC200V CVS2-3R-TERMINAL-BOX-DC24V			各1
3RS (ランプ付T形端子箱付G1/2・サージキラー付) AC100V・AC110V AC200V・AC220V DC24V				

●スプリングキット

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
10A (Rc3/8)	NP13-10A-SP-KIT		11	1
15A (Rc1/2)				
20A (Rc3/4)	NP13-20A-SP-KIT			
25A (Rc1)				
32A (Rc1 1/4)	NP13-32A-SP-KIT			
40A (Rc1 1/2)				
50A (Rc2)				

●バルブステムキット

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
10A (Rc3/8)	NP13-10A-1-VS-KIT		6	2
15A (Rc1/2)				
20A (Rc3/4)	NP13-20A-1-VS-KIT		5	2
25A (Rc1)				
32A (Rc1 1/4)	NP13-32A-1-VS-KIT		6	2
40A (Rc1 1/2)				
50A (Rc2)				

注：⑤ウエアリングは、接続口径が10A、15Aには含まれません。

●本体パッキンキット

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
10A (Rc3/8)	NP13-10A-1-B-PACKING-KIT		2	1
			4	2
			6	2
			8	1
			10	1
15A (Rc1/2)	NP13-20A-1-B-PACKING-KIT		2	1
			4	2
			6	2
			8	1
			10	1
20A (Rc3/4)	NP13-32A-1-B-PACKING-KIT		2	1
			4	2
			6	2
			8	1
			10	1
25A (Rc1)	NP13-32A-1-B-PACKING-KIT		2	1
			4	2
			6	2
			8	1
			10	1
32A (Rc1 1/4)	NP13-32A-1-B-PACKING-KIT		2	1
			4	2
			6	2
			8	1
			10	1
40A (Rc1 1/2)	NP13-32A-1-B-PACKING-KIT		2	1
			4	2
			6	2
			8	1
			10	1
50A (Rc2)	NP13-32A-1-B-PACKING-KIT		2	1
			4	2
			6	2
			8	1
			10	1

●パッキンキット

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
10A (Rc3/8)	NP13-10A-1-PK-KIT		2	1
			4	2
			6	2
			7	1
			10	1
15A (Rc1/2)	NP13-20A-1-PK-KIT		2	1
			4	2
			5	2
			6	2
			7	1
20A (Rc3/4)	NP13-32A-1-PK-KIT		2	1
			4	2
			5	2
			6	2
			7	1
25A (Rc1)	NP13-32A-1-PK-KIT		2	1
			4	2
			5	2
			6	2
			7	1
32A (Rc1 1/4)	NP13-32A-1-PK-KIT		2	1
			4	2
			5	2
			6	2
			7	1
40A (Rc1 1/2)	NP13-32A-1-PK-KIT		2	1
			4	2
			5	2
			6	2
			7	1
50A (Rc2)	NP13-32A-1-PK-KIT		2	1
			4	2
			5	2
			6	2
			7	1

注：⑤ウエアリングは、接続口径が10A、15Aには含まれません。

●ピストンキット

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
10A (Rc3/8)	NP13-10A-1-P-KIT		2	各1
15A (Rc1/2)				
20A (Rc3/4)	NP13-20A-1-P-KIT		2	各1
25A (Rc1)				
32A (Rc1 1/4)	NP13-32A-1-P-KIT		2	各1
40A (Rc1 1/2)				
50A (Rc2)				

●弁座キット

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
10A (Rc3/8)	NP13-10A-1-VALVE-SEAT-KIT		8	各1
15A (Rc1/2)				
20A (Rc3/4)	NP13-20A-1-VALVE-SEAT-KIT		8	各1
25A (Rc1)				
32A (Rc1 1/4)	NP13-32A-1-VALVE-SEAT-KIT		8	各1
40A (Rc1 1/2)				
50A (Rc2)				