



パイロットキック式 2ポート電磁弁 マルチレックス


ADK11 Series

●NC(通電時開)形



ADK11-8A・10A Series
NC(通電時開)形

■部品展開図

●ADK11-8A・10A

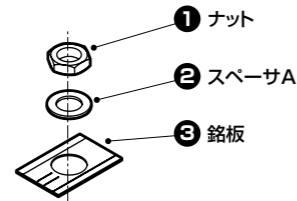

〈コイルハウジング〉

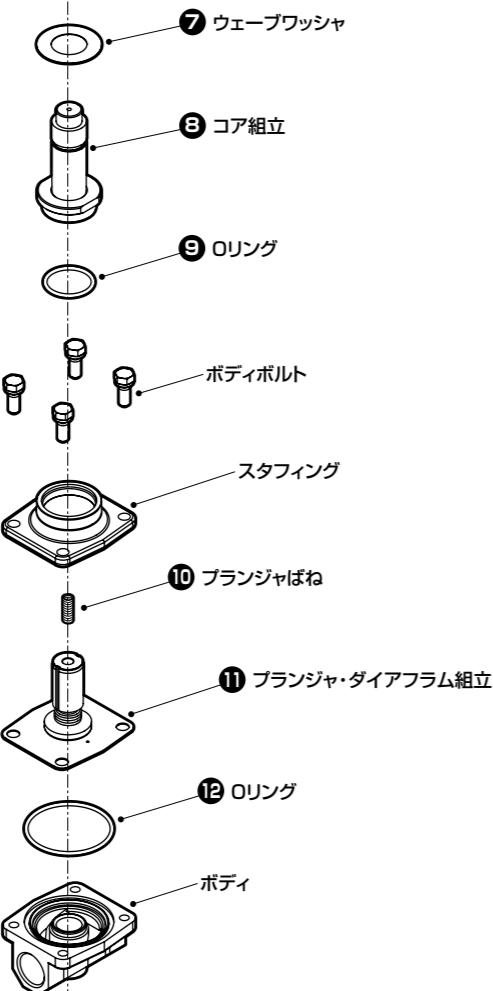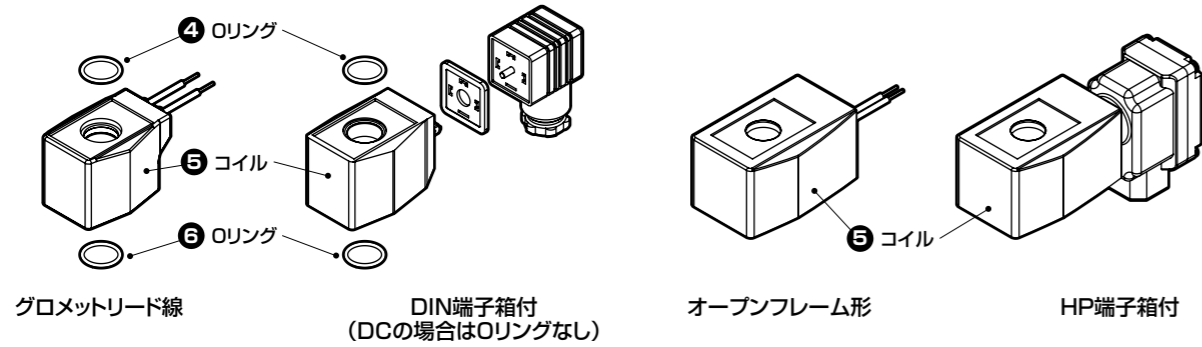

●コイル組立

コイルハウジング	電圧	部品形番		部品図	番号	数量
		標準	サージキラー付			
2C (グロメットリード線) (サージキラーは添付)	AC100V	ADK11-10A-2C-COIL-AC100V	ADK11-10A-2CS-COIL-AC100V		4 5 6 7	各1
	AC200V	ADK11-10A-2C-COIL-AC200V	ADK11-10A-2CS-COIL-AC200V			
2E (DIN端子箱G1/2付)	AC100V	ADK11-10A-2E-COIL-AC100V	ADK11-10A-2ES-COIL-AC100V		4 5 6 7	各1
	AC200V	ADK11-10A-2E-COIL-AC200V	ADK11-10A-2ES-COIL-AC200V			
2G (DIN端子箱Pg11付)	AC100V	ADK11-10A-2G-COIL-AC100V	ADK11-10A-2GS-COIL-AC100V		4 5 6 7	各1
	AC200V	ADK11-10A-2G-COIL-AC200V	ADK11-10A-2GS-COIL-AC200V			
2H (DIN端子箱小形ランプ付)	AC100V	ADK11-10A-2H-COIL-AC100V	ADK11-10A-2HS-COIL-AC100V		4 5 6 7	各1
	AC200V	ADK11-10A-2H-COIL-AC200V	ADK11-10A-2HS-COIL-AC200V			
2E (DIN端子箱G1/2付)	DC12V	ADK11-10A-2E-COIL-DC12V	ADK11-10A-2ES-COIL-DC12V		5 7	各1
	DC24V	ADK11-10A-2E-COIL-DC24V	ADK11-10A-2ES-COIL-DC24V			
	DC48V	ADK11-10A-2E-COIL-DC48V	ADK11-10A-2ES-COIL-DC48V			
	DC100V	ADK11-10A-2E-COIL-DC100V	ADK11-10A-2ES-COIL-DC100V			
2G (DIN端子箱Pg11付)	DC12V	ADK11-10A-2G-COIL-DC12V	ADK11-10A-2GS-COIL-DC12V		5 7	各1
	DC24V	ADK11-10A-2G-COIL-DC24V	ADK11-10A-2GS-COIL-DC24V			
	DC48V	ADK11-10A-2G-COIL-DC48V	ADK11-10A-2GS-COIL-DC48V			
	DC100V	ADK11-10A-2G-COIL-DC100V	ADK11-10A-2GS-COIL-DC100V			
2H (DIN端子箱小形ランプ付)	DC24V	ADK11-10A-2H-COIL-DC24V	-		5 7	各1
3A (オープンフレーム形・リード線) (サージキラーは添付)	AC100V	ADK11-10A-3A-COIL-AC100V	ADK11-10A-3AS-COIL-AC100V		5 7	各1
	AC200V	ADK11-10A-3A-COIL-AC200V	ADK11-10A-3AS-COIL-AC200V			
	DC12V	ADK11-10A-3A-COIL-DC12V	ADK11-10A-3AS-COIL-DC12V			
	DC24V	ADK11-10A-3A-COIL-DC24V	ADK11-10A-3AS-COIL-DC24V			
4A (オープンフレーム形・リード線) (耐熱クラス180(H)) (サージキラーは添付)	AC100V	ADK11-10A-4A-COIL-AC100V	ADK11-10A-4AS-COIL-AC100V		5 7	各1
	AC200V	ADK11-10A-4A-COIL-AC200V	ADK11-10A-4AS-COIL-AC200V			
5A (オープンフレーム形・リード線) (ダイオード内蔵)	AC100V	ADK11-10A-5A-COIL-AC100V	-		5 7	各1
	AC200V	ADK11-10A-5A-COIL-AC200V	-			
3M (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	ADK11-10A-3M-COIL-AC100V	ADK11-10A-3MS-COIL-AC100V		5 7	各1
	AC200V	ADK11-10A-3M-COIL-AC200V	ADK11-10A-3MS-COIL-AC200V			
	DC12V	ADK11-10A-3M-COIL-DC12V	ADK11-10A-3MS-COIL-DC12V			
	DC24V	ADK11-10A-3M-COIL-DC24V	ADK11-10A-3MS-COIL-DC24V			
3N (オープンフレーム形・HP端子箱ランプ付)	AC100V	ADK11-10A-3N-COIL-AC100V	ADK11-10A-3NS-COIL-AC100V		5 7	各1
	AC200V	ADK11-10A-3N-COIL-AC200V	ADK11-10A-3NS-COIL-AC200V			
	DC12V	ADK11-10A-3N-COIL-DC12V	ADK11-10A-3NS-COIL-DC12V			
	DC24V	ADK11-10A-3N-COIL-DC24V	ADK11-10A-3NS-COIL-DC24V			
4M (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	ADK11-10A-4M-COIL-AC100V	-		5 7	各1
	AC200V	ADK11-10A-4M-COIL-AC200V	-			
4N (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付) (耐熱クラス180(H))	AC100V	ADK11-10A-4N-COIL-AC100V	-		5 7	各1
	AC200V	ADK11-10A-4N-COIL-AC200V	-			
5M (オープンフレーム形・HP端子箱) (ダイオード内蔵)	AC100V	ADK11-10A-5M-COIL-AC100V	-		5 7	各1
	AC200V	ADK11-10A-5M-COIL-AC200V	-			
5N (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付) (ダイオード内蔵)	AC100V	ADK11-10A-5N-COIL-AC100V	-		5 7	各1
	AC200V	ADK11-10A-5N-COIL-AC200V	-			

●コイル組立(防水仕様)

コイルハウジング	電圧	部品形番		部品図	番号	数量
		標準	サージキラー付			
3I (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	ADK11-10A-3I-COIL-AC100V	ADK11-10A-3IS-COIL-AC100V		5 7	各 1
	AC200V	ADK11-10A-3I-COIL-AC200V	ADK11-10A-3IS-COIL-AC200V			
	DC12V	ADK11-10A-3I-COIL-DC12V	ADK11-10A-3IS-COIL-DC12V			
	DC24V	ADK11-10A-3I-COIL-DC24V	ADK11-10A-3IS-COIL-DC24V			
	DC48V	ADK11-10A-3I-COIL-DC48V	ADK11-10A-3IS-COIL-DC48V			
	DC100V	ADK11-10A-3I-COIL-DC100V	ADK11-10A-3IS-COIL-DC100V			
3J (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付)	AC100V	ADK11-10A-3J-COIL-AC100V	ADK11-10A-3JS-COIL-AC100V			
	AC200V	ADK11-10A-3J-COIL-AC200V	ADK11-10A-3JS-COIL-AC200V			
	DC12V	ADK11-10A-3J-COIL-DC12V	ADK11-10A-3JS-COIL-DC12V			
	DC24V	ADK11-10A-3J-COIL-DC24V	ADK11-10A-3JS-COIL-DC24V			
5I (オープンフレーム形・HP端子箱) (ダイオード内蔵)	AC100V	ADK11-10A-5I-COIL-AC100V	-			
	AC200V	ADK11-10A-5I-COIL-AC200V	-			
5J (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付) (ダイオード内蔵)	AC100V	ADK11-10A-5J-COIL-AC100V	-			
	AC200V	ADK11-10A-5J-COIL-AC200V	-			

●コア組立・プランジャダイアフラム組立キット

ボディ/シール材質	コイルハウジング	電圧	部品形番	部品図	番号	数量
O (青銅/ニトリルゴム) H (青銅/ニトリルゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	ADK11-10A-H2-AC-CPD-KIT		8 9 10 11 12	各 1
	3□ (オープンフレーム形)	DC	ADK11-10A-H2-DC-CPD-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))					
D (ステンレス/ニトリルゴム) L (ステンレス/ニトリルゴム 禁油処理)	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	ADK11-10A-H5-AC-CPD-KIT			
	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	ADK11-10A-L2-AC-CPD-KIT			
	3□ (オープンフレーム形)	DC	ADK11-10A-L2-DC-CPD-KIT			
4□ (オープンフレーム形180(H))						
B (青銅/フッ素ゴム) J (青銅/フッ素ゴム 禁油処理)	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	ADK11-10A-L5-AC-CPD-KIT			
	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	ADK11-10A-J2-AC-CPD-KIT			
	3□ (オープンフレーム形)	DC	ADK11-10A-J2-DC-CPD-KIT			
4□ (オープンフレーム形180(H))						
E (ステンレス/フッ素ゴム) M (ステンレス/フッ素ゴム 禁油処理)	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	ADK11-10A-J5-AC-CPD-KIT			
	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	ADK11-10A-M2-AC-CPD-KIT			
	3□ (オープンフレーム形)	DC	ADK11-10A-M2-DC-CPD-KIT			
4□ (オープンフレーム形180(H))						
E (ステンレス/フッ素ゴム) M (ステンレス/フッ素ゴム 禁油処理)	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	ADK11-10A-M5-AC-CPD-KIT			

●コイル固定部品キット


コイルハウジング	部品形番	部品図	番号	数量
2□-AC (リード線、DIN端子箱付)	ADK11-10A-2-AC-COIL-FIXED-KIT		1 2 4 6 7	各 1
2□-DC (DIN端子箱付)	ADK11-10A-2-DC-COIL-FIXED-KIT		1 2 7	各 1
3□ (オープンフレーム形)	ADK11-10A-3-COIL-FIXED-KIT			
4□ (オープンフレーム形180(H)) 5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)				

●取付板

接続口径	部品形番	部品図
8A (Rc1/4)	ADK11-8A-MOUNT-PLATE-KIT	
10A (Rc3/8)	ADK11-10A-MOUNT-PLATE-KIT	

■部品展開図


●ADK11-15A・20A・25A

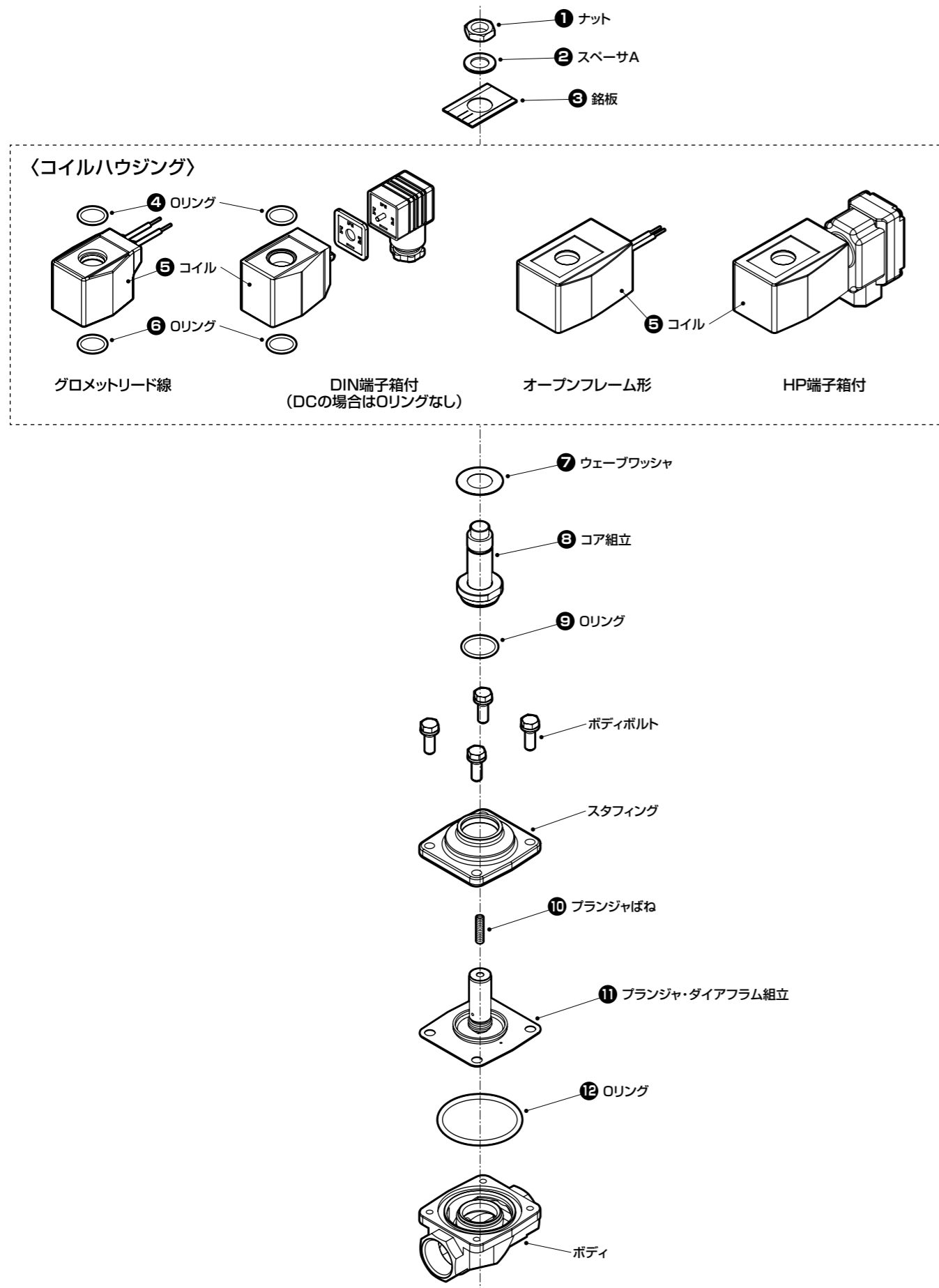




●コイル組立

コイルハウジング	電圧	部品形番		部品図	番号	数量
		標準	サージキラー付			
2C (グロメットリード線) (サージキラーは添付)	AC100V	ADK11-25A-2C-COIL-AC100V	ADK11-25A-2CS-COIL-AC100V		4 5 6 7	各1
	AC200V	ADK11-25A-2C-COIL-AC200V	ADK11-25A-2CS-COIL-AC200V			
2E (DIN端子箱G1/2付)	AC100V	ADK11-25A-2E-COIL-AC100V	ADK11-25A-2ES-COIL-AC100V		4 5 6 7	各1
	AC200V	ADK11-25A-2E-COIL-AC200V	ADK11-25A-2ES-COIL-AC200V			
2G (DIN端子箱Pg11付)	AC100V	ADK11-25A-2G-COIL-AC100V	ADK11-25A-2GS-COIL-AC100V		4 5 6 7	各1
	AC200V	ADK11-25A-2G-COIL-AC200V	ADK11-25A-2GS-COIL-AC200V			
2H (DIN端子箱小形ランプ付)	AC100V	ADK11-25A-2H-COIL-AC100V	ADK11-25A-2HS-COIL-AC100V		4 5 6 7	各1
	AC200V	ADK11-25A-2H-COIL-AC200V	ADK11-25A-2HS-COIL-AC200V			
2E (DIN端子箱G1/2付)	DC12V	ADK11-25A-2E-COIL-DC12V	ADK11-25A-2ES-COIL-DC12V		5 7	各1
	DC24V	ADK11-25A-2E-COIL-DC24V	ADK11-25A-2ES-COIL-DC24V			
	DC48V	ADK11-25A-2E-COIL-DC48V	ADK11-25A-2ES-COIL-DC48V			
	DC100V	ADK11-25A-2E-COIL-DC100V	ADK11-25A-2ES-COIL-DC100V			
2G (DIN端子箱Pg11付)	DC12V	ADK11-25A-2G-COIL-DC12V	ADK11-25A-2GS-COIL-DC12V		5 7	各1
	DC24V	ADK11-25A-2G-COIL-DC24V	ADK11-25A-2GS-COIL-DC24V			
	DC48V	ADK11-25A-2G-COIL-DC48V	ADK11-25A-2GS-COIL-DC48V			
	DC100V	ADK11-25A-2G-COIL-DC100V	ADK11-25A-2GS-COIL-DC100V			
2H (DIN端子箱小形ランプ付)	DC24V	ADK11-25A-2H-COIL-DC24V	-		5 7	各1
3A (オープンフレーム形・リード線) (サージキラーは添付)	AC100V	ADK11-25A-3A-COIL-AC100V	ADK11-25A-3AS-COIL-AC100V		5 7	各1
	AC200V	ADK11-25A-3A-COIL-AC200V	ADK11-25A-3AS-COIL-AC200V			
	DC12V	ADK11-25A-3A-COIL-DC12V	ADK11-25A-3AS-COIL-DC12V			
	DC24V	ADK11-25A-3A-COIL-DC24V	ADK11-25A-3AS-COIL-DC24V			
	DC48V	ADK11-25A-3A-COIL-DC48V	ADK11-25A-3AS-COIL-DC48V			
4A (オープンフレーム形・リード線) (耐熱クラス180(H)) (サージキラーは添付)	AC100V	ADK11-25A-4A-COIL-AC100V	ADK11-25A-4AS-COIL-AC100V		5 7	各1
	AC200V	ADK11-25A-4A-COIL-AC200V	ADK11-25A-4AS-COIL-AC200V			
5A (オープンフレーム形・リード線) (ダイオード内蔵)	AC100V	ADK11-25A-5A-COIL-AC100V	-		5 7	各1
	AC200V	ADK11-25A-5A-COIL-AC200V	-			
3M (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	ADK11-25A-3M-COIL-AC100V	ADK11-25A-3MS-COIL-AC100V		5 7	各1
	AC200V	ADK11-25A-3M-COIL-AC200V	ADK11-25A-3MS-COIL-AC200V			
	DC12V	ADK11-25A-3M-COIL-DC12V	ADK11-25A-3MS-COIL-DC12V			
	DC24V	ADK11-25A-3M-COIL-DC24V	ADK11-25A-3MS-COIL-DC24V			
	DC48V	ADK11-25A-3M-COIL-DC48V	ADK11-25A-3MS-COIL-DC48V			
3N (オープンフレーム形・HP端子箱ランプ付)	AC100V	ADK11-25A-3N-COIL-AC100V	ADK11-25A-3NS-COIL-AC100V		5 7	各1
	AC200V	ADK11-25A-3N-COIL-AC200V	ADK11-25A-3NS-COIL-AC200V			
	DC12V	ADK11-25A-3N-COIL-DC12V	ADK11-25A-3NS-COIL-DC12V			
	DC24V	ADK11-25A-3N-COIL-DC24V	ADK11-25A-3NS-COIL-DC24V			
	DC100V	ADK11-25A-3N-COIL-DC100V	ADK11-25A-3NS-COIL-DC100V			
4M (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	ADK11-25A-4M-COIL-AC100V	-		5 7	各1
	AC200V	ADK11-25A-4M-COIL-AC200V	-			
4N (オープンフレーム形・HP端子箱ランプ付) (耐熱クラス180(H))	AC100V	ADK11-25A-4N-COIL-AC100V	-		5 7	各1
	AC200V	ADK11-25A-4N-COIL-AC200V	-			
5M (オープンフレーム形・HP端子箱) (ダイオード内蔵)	AC100V	ADK11-25A-5M-COIL-AC100V	-		5 7	各1
	AC200V	ADK11-25A-5M-COIL-AC200V	-			
5N (オープンフレーム形・HP端子箱ランプ付) (ダイオード内蔵)	AC100V	ADK11-25A-5N-COIL-AC100V	-		5 7	各1
	AC200V	ADK11-25A-5N-COIL-AC200V	-			

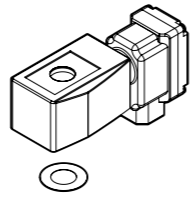●コイル組立(防水仕様)

コイルハウジング	電圧	部品形番		部品図	番号	数量
		標準	サージキラー付			
3I (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	ADK11-25A-3I-COIL-AC100V	ADK11-25A-3IS-COIL-AC100V		5 7	各 1
	AC200V	ADK11-25A-3I-COIL-AC200V	ADK11-25A-3IS-COIL-AC200V			
	DC12V	ADK11-25A-3I-COIL-DC12V	ADK11-25A-3IS-COIL-DC12V			
	DC24V	ADK11-25A-3I-COIL-DC24V	ADK11-25A-3IS-COIL-DC24V			
	DC48V	ADK11-25A-3I-COIL-DC48V	ADK11-25A-3IS-COIL-DC48V			
	DC100V	ADK11-25A-3I-COIL-DC100V	ADK11-25A-3IS-COIL-DC100V			
3J (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付)	AC100V	ADK11-25A-3J-COIL-AC100V	ADK11-25A-3JS-COIL-AC100V			
	AC200V	ADK11-25A-3J-COIL-AC200V	ADK11-25A-3JS-COIL-AC200V			
	DC12V	ADK11-25A-3J-COIL-DC12V	ADK11-25A-3JS-COIL-DC12V			
	DC24V	ADK11-25A-3J-COIL-DC24V	ADK11-25A-3JS-COIL-DC24V			
	DC100V	ADK11-25A-3J-COIL-DC100V	ADK11-25A-3JS-COIL-DC100V			
5I (オープンフレーム形・HP端子箱) (ダイオード内蔵)	AC100V	ADK11-25A-5I-COIL-AC100V	-			
	AC200V	ADK11-25A-5I-COIL-AC200V	-			
5J (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付) (ダイオード内蔵)	AC100V	ADK11-25A-5J-COIL-AC100V	-			
	AC200V	ADK11-25A-5J-COIL-AC200V	-			

●コイル固定部品キット


コイルハウジング	部品形番	部品図	番号	数量
2□-AC (リード線、DIN端子箱付)	ADK11-25A-2-AC-COIL-FIXED-KIT		1 2 4 6 7	各 1
2□-DC (DIN端子箱付)	ADK11-25A-2-DC-COIL-FIXED-KIT		1 2	各 1
3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形180(H)) 5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	ADK11-25A-3-COIL-FIXED-KIT		1 2 7	各 1

●取付板

部品形番	部品図
ADK11-□-MOUNT-PLATE-KIT	

□: 接続口径 (15A/20A/25A)

●コア組立・プランジャダイアフラム組立キット

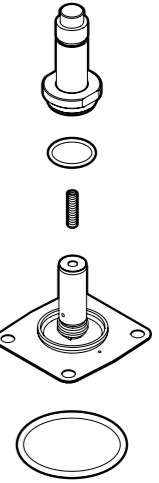ボディ/シール材質	コイルハウジング	電圧	部品形番	部品図	番号	数量
O (青銅/ニトリルゴム) H (青銅/ニトリルゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	ADK11-20A-H2-AC-CPD-KIT 15A 25A		8 9 10 11 12	各 1
	3□ (オープンフレーム形)	DC	ADK11-20A-H2-DC-CPD-KIT 15A 25A			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	ADK11-20A-H5-AC-CPD-KIT 15A 25A			
D (ステンレス/ニトリルゴム) L (ステンレス/ニトリルゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	ADK11-20A-L2-AC-CPD-KIT 15A 25A			
	3□ (オープンフレーム形)	DC	ADK11-20A-L2-DC-CPD-KIT 15A 25A			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	ADK11-20A-L5-AC-CPD-KIT 15A 25A			
B (青銅/フッ素ゴム) J (青銅/フッ素ゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	ADK11-20A-J2-AC-CPD-KIT 15A 25A			
	3□ (オープンフレーム形)	DC	ADK11-20A-J2-DC-CPD-KIT 15A 25A			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	ADK11-20A-J5-AC-CPD-KIT 15A 25A			
E (ステンレス/フッ素ゴム) M (ステンレス/フッ素ゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	ADK11-20A-M2-AC-CPD-KIT 15A 25A			
	3□ (オープンフレーム形)	DC	ADK11-20A-M2-DC-CPD-KIT 15A 25A			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	ADK11-20A-M5-AC-CPD-KIT 15A 25A			
P (青銅/EPDM 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	ADK11-20A-P2-AC-CPD-KIT 15A 25A			
	3□ (オープンフレーム形)	DC	ADK11-20A-P2-DC-CPD-KIT 15A 25A			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	ADK11-20A-P5-AC-CPD-KIT 15A 25A			
R (ステンレス/EPDM 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	ADK11-20A-R2-AC-CPD-KIT 15A 25A			
	3□ (オープンフレーム形)	DC	ADK11-20A-R2-DC-CPD-KIT 15A 25A			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	ADK11-20A-R5-AC-CPD-KIT 15A 25A			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	ADK11-20A-R5-AC-CPD-KIT 15A 25A			