




パイロットキック式 2ポート電磁弁 マルチレックス

ADK21 Series



●NC(通電時開)形

■部品展開図

●ADK21-32A・32F・
40A・40F・50A・50F

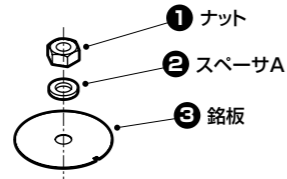

<コイルハウジング>

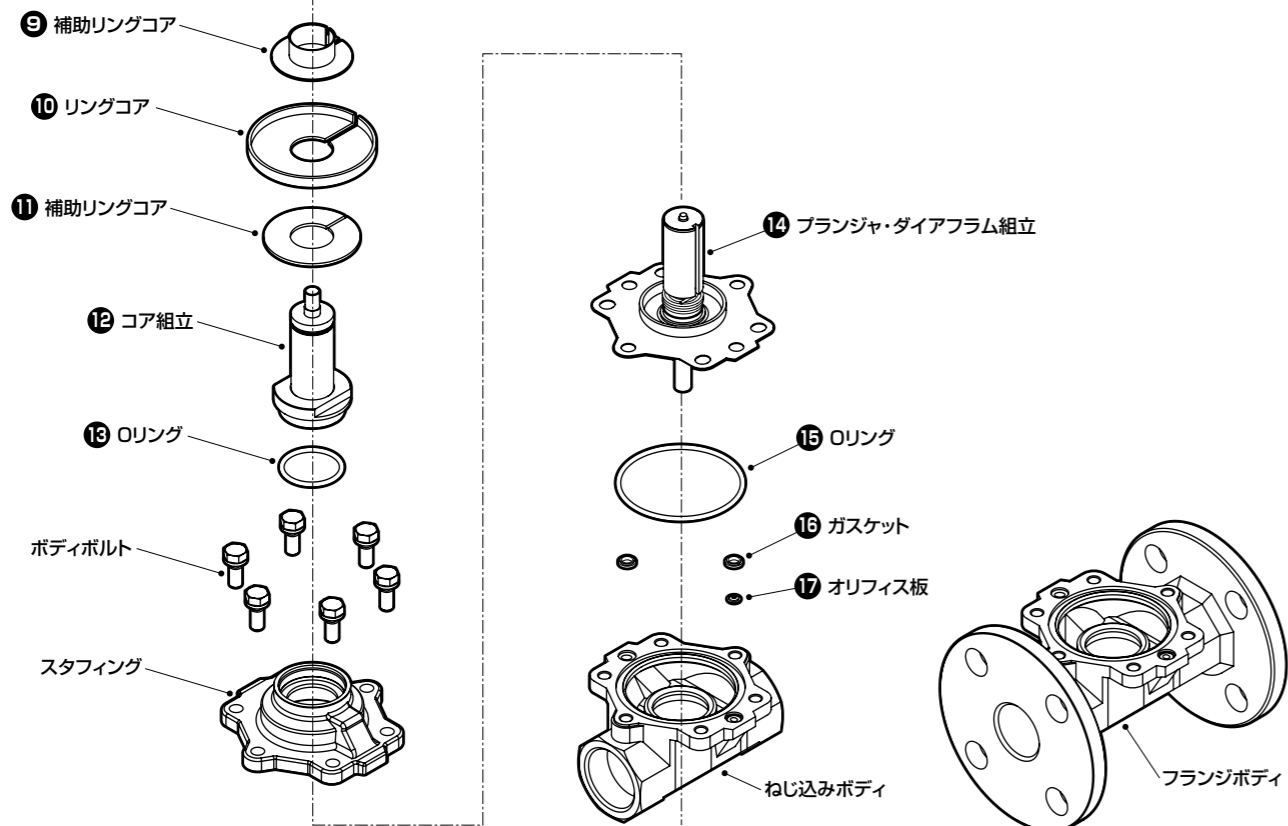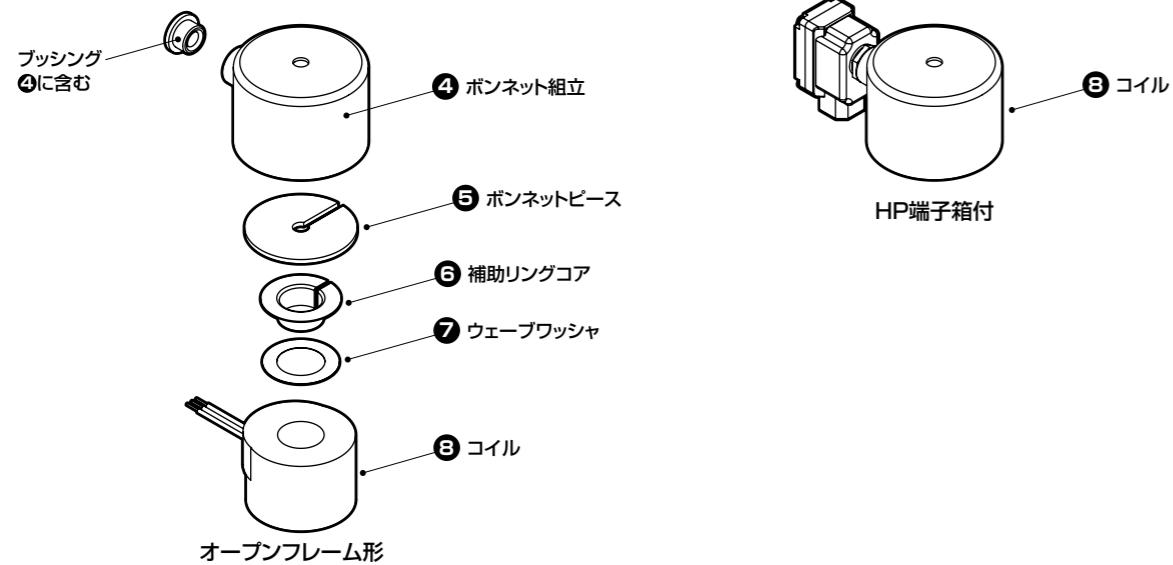


●コイル組立

コイルハウジング	電圧	部品形番		部品図	番号	数量			
		標準	サージキラー付						
3A (オープンフレーム形・リード線) (サージキラーは添付)	AC100V	ADK21-3A-COIL-AC100V	ADK21-3AS-COIL-AC100V		4 5 6 7 8 9 10 11	各1			
	AC200V	ADK21-3A-COIL-AC200V	ADK21-3AS-COIL-AC200V						
	DC12V	ADK21-3A-COIL-DC12V	ADK21-3AS-COIL-DC12V						
	DC24V	ADK21-3A-COIL-DC24V	ADK21-3AS-COIL-DC24V						
	DC48V	ADK21-3A-COIL-DC48V	ADK21-3AS-COIL-DC48V						
	DC100V	ADK21-3A-COIL-DC100V	ADK21-3AS-COIL-DC100V						
4A (オープンフレーム形・リード線) (耐熱クラス180(H)) (サージキラーは添付)	AC100V	ADK21-4A-COIL-AC100V	ADK21-4AS-COIL-AC100V					8 9 10 11	各1
	AC200V	ADK21-4A-COIL-AC200V	ADK21-4AS-COIL-AC200V						
5A (オープンフレーム形・リード線) (ダイオード内蔵)	AC100V	ADK21-5A-COIL-AC100V	-						
	AC200V	ADK21-5A-COIL-AC200V	-						
3M (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	ADK21-3M-COIL-AC100V	ADK21-3MS-COIL-AC100V						
	AC200V	ADK21-3M-COIL-AC200V	ADK21-3MS-COIL-AC200V						
	DC12V	ADK21-3M-COIL-DC12V	ADK21-3MS-COIL-DC12V						
	DC24V	ADK21-3M-COIL-DC24V	ADK21-3MS-COIL-DC24V						
	DC48V	ADK21-3M-COIL-DC48V	ADK21-3MS-COIL-DC48V						
	DC100V	ADK21-3M-COIL-DC100V	ADK21-3MS-COIL-DC100V						
3N (オープンフレーム形・HP端子箱ランプ付)	AC100V	ADK21-3N-COIL-AC100V	ADK21-3NS-COIL-AC100V						
	AC200V	ADK21-3N-COIL-AC200V	ADK21-3NS-COIL-AC200V						
	DC12V	ADK21-3N-COIL-DC12V	ADK21-3NS-COIL-DC12V						
	DC24V	ADK21-3N-COIL-DC24V	ADK21-3NS-COIL-DC24V						
4M (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	ADK21-4M-COIL-AC100V	-						
	AC200V	ADK21-4M-COIL-AC200V	-						
4N (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付) (耐熱クラス180(H))	AC100V	ADK21-4N-COIL-AC100V	-						
	AC200V	ADK21-4N-COIL-AC200V	-						
5M (オープンフレーム形・HP端子箱) (ダイオード内蔵)	AC100V	ADK21-5M-COIL-AC100V	-						
	AC200V	ADK21-5M-COIL-AC200V	-						
5N (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付) (ダイオード内蔵)	AC100V	ADK21-5N-COIL-AC100V	-						
	AC200V	ADK21-5N-COIL-AC200V	-						

●コイル固定部品キット

コイルハウジング	部品形番	部品図	番号	数量
3□ (オープンフレーム形)	ADK21-3-COIL-FIXED-KIT		①	各 1
4□ (オープンフレーム形180(H))			②	
5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)				

●コア組立・プランジャ組立キット

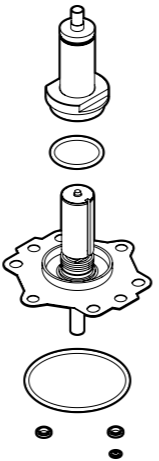ボディ/シール材質	コイルハウジング	電圧	部品形番	部品図	番号	数量
O (青銅/ニトリルゴム) H (青銅/ニトリルゴム 禁油処理)	3□ (オープンフレーム形)	AC	32A ADK21-40A-H3-AC-CPD-KIT 50A		⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰	1 1 1 1 2 1
		DC	32A ADK21-40A-H3-DC-CPD-KIT 50A			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	32A ADK21-40A-H4-AC-CPD-KIT 50A			
		AC	32A ADK21-40A-H5-AC-CPD-KIT 50A			
D (ステンレス/ニトリルゴム) L (ステンレス/ニトリルゴム 禁油処理)	3□ (オープンフレーム形)	AC	32A ADK21-40A-L3-AC-CPD-KIT 50A			
		DC	32A ADK21-40A-L3-DC-CPD-KIT 50A			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	32A ADK21-40A-L4-AC-CPD-KIT 50A			
		AC	32A ADK21-40A-L5-AC-CPD-KIT 50A			
B (青銅/フッ素ゴム) J (青銅/フッ素ゴム 禁油処理)	3□ (オープンフレーム形)	AC	32A ADK21-40A-J3-AC-CPD-KIT 50A			
		DC	32A ADK21-40A-J3-DC-CPD-KIT 50A			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	32A ADK21-40A-J4-AC-CPD-KIT 50A			
		AC	32A ADK21-40A-J5-AC-CPD-KIT 50A			
E (ステンレス/フッ素ゴム) M (ステンレス/フッ素ゴム 禁油処理)	3□ (オープンフレーム形)	AC	32A ADK21-40A-M3-AC-CPD-KIT 50A			
		DC	32A ADK21-40A-M3-DC-CPD-KIT 50A			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	32A ADK21-40A-M4-AC-CPD-KIT 50A			
		AC	32A ADK21-40A-M5-AC-CPD-KIT 50A			