



パイロットキック式 2ポート電磁弁 マルチレックス

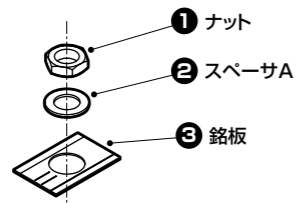
# APK11 Series

●NC(通電時開)形

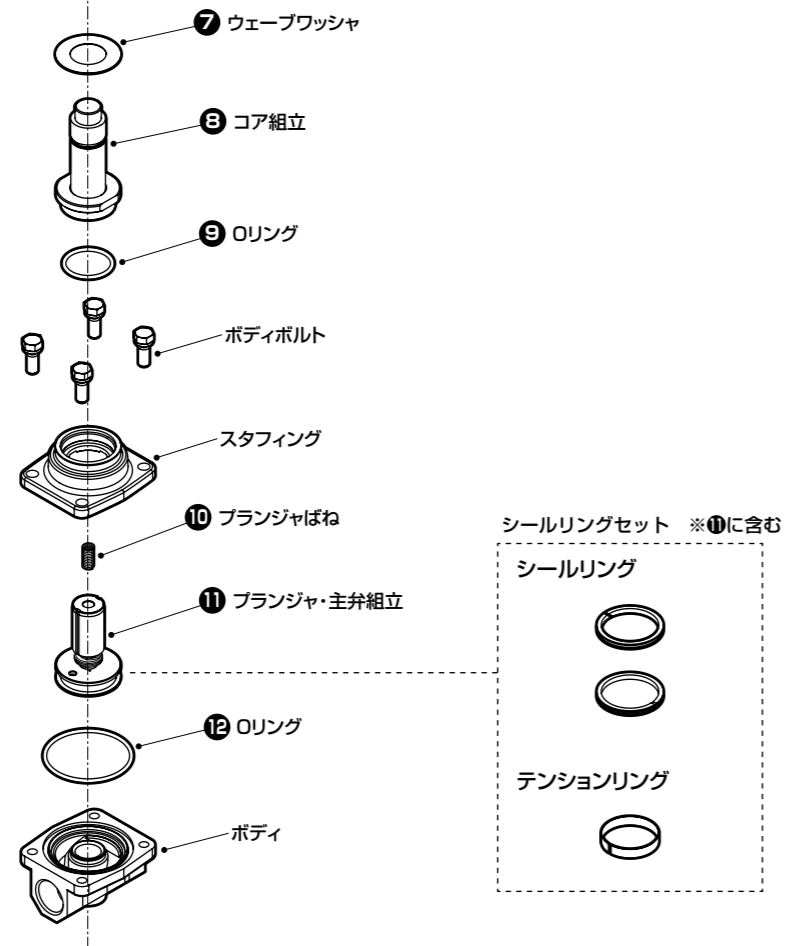
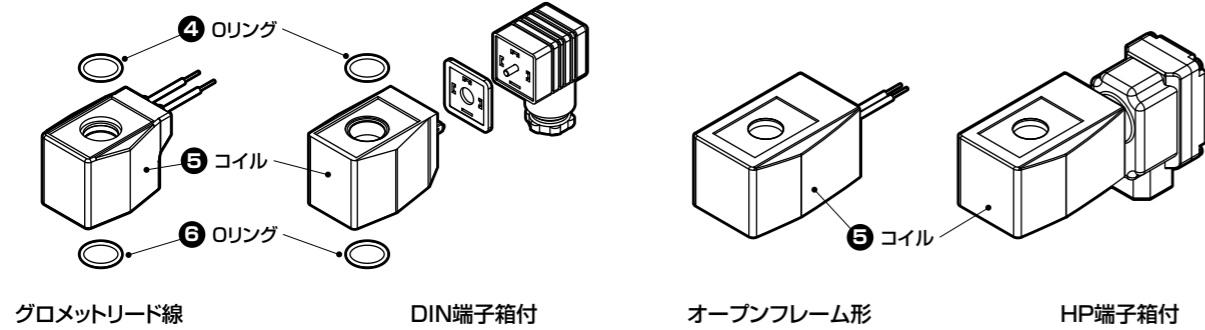
**APK11-8A・10A Series**  
NC(通電時開)形

## ■部品展開図

●APK11-8A・10A



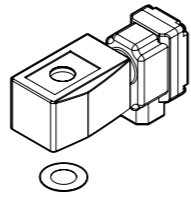
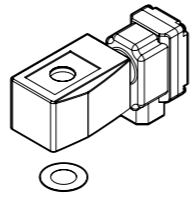
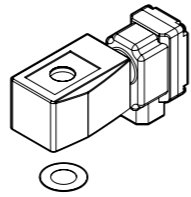
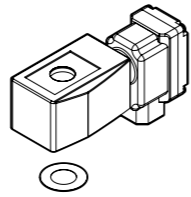
〈コイルハウジング〉





## ●コイル組立

コイルハウジング	電圧	部品形番		部品図	番号	数量
		標準	サージキラー付			
2C (グロメットリード線) (サージキラーは添付)	AC100V	APK11-10A-2C-COIL-AC100V	APK11-10A-2CS-COIL-AC100V		④ ⑤ ⑥ ⑦	各1
	AC200V	APK11-10A-2C-COIL-AC200V	APK11-10A-2CS-COIL-AC200V			
2E (DIN端子箱G1/2付)	AC100V	APK11-10A-2E-COIL-AC100V	APK11-10A-2ES-COIL-AC100V		④ ⑤ ⑥ ⑦	各1
	AC200V	APK11-10A-2E-COIL-AC200V	APK11-10A-2ES-COIL-AC200V			
2G (DIN端子箱Pg11付)	AC100V	APK11-10A-2G-COIL-AC100V	APK11-10A-2GS-COIL-AC100V		④ ⑤ ⑥ ⑦	各1
	AC200V	APK11-10A-2G-COIL-AC200V	APK11-10A-2GS-COIL-AC200V			
2H (DIN端子箱小形ランプ付)	AC100V	APK11-10A-2H-COIL-AC100V	APK11-10A-2HS-COIL-AC100V		④ ⑤ ⑥ ⑦	各1
	AC200V	APK11-10A-2H-COIL-AC200V	APK11-10A-2HS-COIL-AC200V			
3A (オープンフレーム形・リード線) (サージキラーは添付)	AC100V	APK11-10A-3A-COIL-AC100V	APK11-10A-3AS-COIL-AC100V		⑤ ⑦	各1
	AC200V	APK11-10A-3A-COIL-AC200V	APK11-10A-3AS-COIL-AC200V			
	DC12V	APK11-10A-3A-COIL-DC12V	APK11-10A-3AS-COIL-DC12V			
	DC24V	APK11-10A-3A-COIL-DC24V	APK11-10A-3AS-COIL-DC24V			
4A (オープンフレーム形・リード線) (耐熱クラス180(H)) (サージキラーは添付)	AC100V	APK11-10A-4A-COIL-AC100V	APK11-10A-4AS-COIL-AC100V		⑤ ⑦	各1
	AC200V	APK11-10A-4A-COIL-AC200V	APK11-10A-4AS-COIL-AC200V			
	DC12V	APK11-10A-4A-COIL-DC12V	APK11-10A-4AS-COIL-DC12V			
	DC24V	APK11-10A-4A-COIL-DC24V	APK11-10A-4AS-COIL-DC24V			
5A (オープンフレーム形・リード線) (ダイオード内蔵)	AC100V	APK11-10A-5A-COIL-AC100V	-		⑤ ⑦	各1
	AC200V	APK11-10A-5A-COIL-AC200V	-			
3M (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	APK11-10A-3M-COIL-AC100V	APK11-10A-3MS-COIL-AC100V		⑤ ⑦	各1
	AC200V	APK11-10A-3M-COIL-AC200V	APK11-10A-3MS-COIL-AC200V			
	DC12V	APK11-10A-3M-COIL-DC12V	APK11-10A-3MS-COIL-DC12V			
	DC24V	APK11-10A-3M-COIL-DC24V	APK11-10A-3MS-COIL-DC24V			
	DC48V	APK11-10A-3M-COIL-DC48V	APK11-10A-3MS-COIL-DC48V			
3N (オープンフレーム形・HP端子箱ランプ付)	AC100V	APK11-10A-3N-COIL-AC100V	APK11-10A-3NS-COIL-AC100V		⑤ ⑦	各1
	AC200V	APK11-10A-3N-COIL-AC200V	APK11-10A-3NS-COIL-AC200V			
	DC12V	APK11-10A-3N-COIL-DC12V	APK11-10A-3NS-COIL-DC12V			
	DC24V	APK11-10A-3N-COIL-DC24V	APK11-10A-3NS-COIL-DC24V			
	DC100V	APK11-10A-3N-COIL-DC100V	APK11-10A-3NS-COIL-DC100V			
4M (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	APK11-10A-4M-COIL-AC100V	-		⑤ ⑦	各1
	AC200V	APK11-10A-4M-COIL-AC200V	-			
4N (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付)(耐熱クラス180(H))	AC100V	APK11-10A-4N-COIL-AC100V	-		⑤ ⑦	各1
	AC200V	APK11-10A-4N-COIL-AC200V	-			
5M (オープンフレーム形・HP端子箱) (ダイオード内蔵)	AC100V	APK11-10A-5M-COIL-AC100V	-		⑤ ⑦	各1
	AC200V	APK11-10A-5M-COIL-AC200V	-			
5N (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付) (ダイオード内蔵)	AC100V	APK11-10A-5N-COIL-AC100V	-		⑤ ⑦	各1
	AC200V	APK11-10A-5N-COIL-AC200V	-			

●コイル組立(防水仕様)

コイルハウジング	電圧	部品形番		部品図	番号	数量		
		標準	サージキラー付					
3I (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	APK11-10A-3I-COIL-AC100V	APK11-10A-3IS-COIL-AC100V		5	各1		
	AC200V	APK11-10A-3I-COIL-AC200V	APK11-10A-3IS-COIL-AC200V					
	DC12V	APK11-10A-3I-COIL-DC12V	APK11-10A-3IS-COIL-DC12V					
	DC24V	APK11-10A-3I-COIL-DC24V	APK11-10A-3IS-COIL-DC24V					
	DC48V	APK11-10A-3I-COIL-DC48V	APK11-10A-3IS-COIL-DC48V					
	DC100V	APK11-10A-3I-COIL-DC100V	APK11-10A-3IS-COIL-DC100V					
3J (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付)	AC100V	APK11-10A-3J-COIL-AC100V	APK11-10A-3JS-COIL-AC100V			7	各1	
	AC200V	APK11-10A-3J-COIL-AC200V	APK11-10A-3JS-COIL-AC200V					
	DC12V	APK11-10A-3J-COIL-DC12V	APK11-10A-3JS-COIL-DC12V					
	DC24V	APK11-10A-3J-COIL-DC24V	APK11-10A-3JS-COIL-DC24V					
5I (オープンフレーム形・HP端子箱) (ダイオード内蔵)	AC100V	APK11-10A-5I-COIL-AC100V	-				-	-
	AC200V	APK11-10A-5I-COIL-AC200V	-					
5J (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付) (ダイオード内蔵)	AC100V	APK11-10A-5J-COIL-AC100V	-				-	-
	AC200V	APK11-10A-5J-COIL-AC200V	-					

●コイル固定部品キット

コイルハウジング	部品形番	部品図	番号	数量
2□-AC (リード線、DIN端子箱付)	APK11-10A-2-AC-COIL-FIXED-KIT		1 2 4 6 7	各1
3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形180(H)) 5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	APK11-10A-3-COIL-FIXED-KIT		1 2 7	各1

●取付板

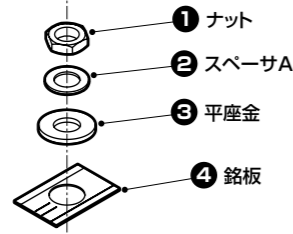
接続口径	部品形番	部品図
8A (Rc1/4)	ADK11-8A-MOUNT-PLATE-KIT	
10A (Rc3/8)	ADK11-10A-MOUNT-PLATE-KIT	

●コア組立・プランジャ・主弁組立キット

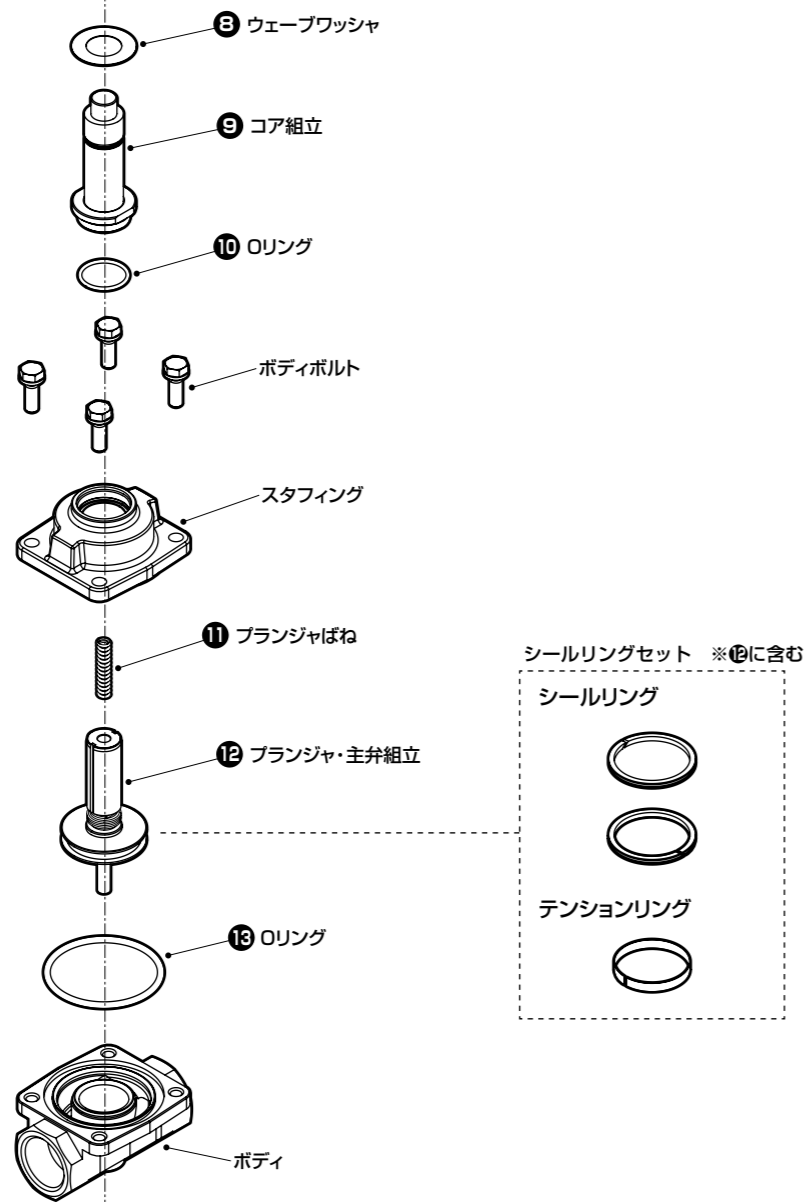
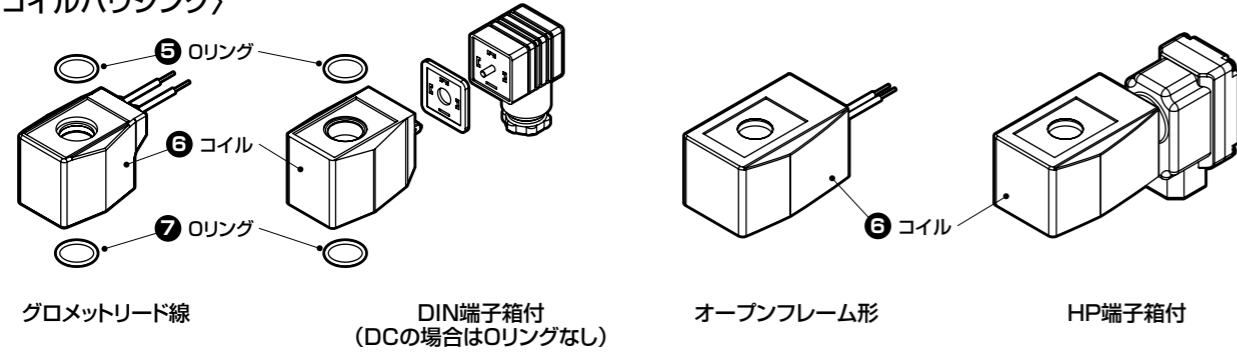
ボディ/シール材質	コイルハウジング	電圧	部品形番	部品図	番号	数量		
O (青銅/ニトリルゴム) H (青銅/ニトリルゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	APK11-10A-H2-AC-CPS-KIT		8	各1		
	3□ (オープンフレーム形)	AC	APK11-10A-H3-AC-CPS-KIT					
		DC	APK11-10A-H3-DC-CPS-KIT					
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	APK11-10A-H4-AC-CPS-KIT					
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	APK11-10A-H5-AC-CPS-KIT					
D (ステンレス/ニトリルゴム) L (ステンレス/ニトリルゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	APK11-10A-L2-AC-CPS-KIT			9	各1	
	3□ (オープンフレーム形)	AC	APK11-10A-L3-AC-CPS-KIT					
		DC	APK11-10A-L3-DC-CPS-KIT					
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	APK11-10A-L4-AC-CPS-KIT					
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	APK11-10A-L5-AC-CPS-KIT					
B (青銅/フッ素ゴム) J (青銅/フッ素ゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	APK11-10A-J2-AC-CPS-KIT				10	各1
	3□ (オープンフレーム形)	AC	APK11-10A-J3-AC-CPS-KIT					
		DC	APK11-10A-J3-DC-CPS-KIT					
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	APK11-10A-J4-AC-CPS-KIT					
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	APK11-10A-J5-AC-CPS-KIT					
E (ステンレス/フッ素ゴム) M (ステンレス/フッ素ゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	APK11-10A-M2-AC-CPS-KIT				11	各1
	3□ (オープンフレーム形)	AC	APK11-10A-M3-AC-CPS-KIT					
		DC	APK11-10A-M3-DC-CPS-KIT					
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	APK11-10A-M4-AC-CPS-KIT					
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	APK11-10A-M5-AC-CPS-KIT					
C (青銅/PTFE) K (青銅/PTFE 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	APK11-10A-K2-AC-CPS-KIT				12	各1
	3□ (オープンフレーム形)	AC	APK11-10A-K3-AC-CPS-KIT					
		DC	APK11-10A-K3-DC-CPS-KIT					
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	APK11-10A-K4-AC-CPS-KIT					
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	APK11-10A-K5-AC-CPS-KIT					
F (ステンレス/PTFE) N (ステンレス/PTFE 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	APK11-10A-N2-AC-CPS-KIT				-	-
	3□ (オープンフレーム形)	AC	APK11-10A-N3-AC-CPS-KIT					
		DC	APK11-10A-N3-DC-CPS-KIT					
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	APK11-10A-N4-AC-CPS-KIT					
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	APK11-10A-N5-AC-CPS-KIT					

■部品展開図

●APK11-15A・20A・25A



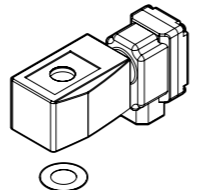
〈コイルハウジング〉



 
 
●コイル組立

コイルハウジング	電圧	部品形番		部品図	番号	数量
		標準	サージキラー付			
2C (グロメットリード線) (サージキラーは添付)	AC100V	APK11-25A-2C-COIL-AC100V	APK11-25A-2CS-COIL-AC100V		5 6 7 8	各1
	AC200V	APK11-25A-2C-COIL-AC200V	APK11-25A-2CS-COIL-AC200V			
2E (DIN端子箱G1/2付)	AC100V	APK11-25A-2E-COIL-AC100V	APK11-25A-2ES-COIL-AC100V		5 6 7 8	各1
	AC200V	APK11-25A-2E-COIL-AC200V	APK11-25A-2ES-COIL-AC200V			
2G (DIN端子箱Pg11付)	AC100V	APK11-25A-2G-COIL-AC100V	APK11-25A-2GS-COIL-AC100V		5 6 7 8	各1
	AC200V	APK11-25A-2G-COIL-AC200V	APK11-25A-2GS-COIL-AC200V			
2H (DIN端子箱小形ランプ付)	AC100V	APK11-25A-2H-COIL-AC100V	APK11-25A-2HS-COIL-AC100V		5 6 7 8	各1
	AC200V	APK11-25A-2H-COIL-AC200V	APK11-25A-2HS-COIL-AC200V			
3A (オープンフレーム形・リード線) (サージキラーは添付)	AC100V	APK11-25A-3A-COIL-AC100V	APK11-25A-3AS-COIL-AC100V		6 8	各1
	AC200V	APK11-25A-3A-COIL-AC200V	APK11-25A-3AS-COIL-AC200V			
	DC12V	APK11-25A-3A-COIL-DC12V	APK11-25A-3AS-COIL-DC12V			
	DC24V	APK11-25A-3A-COIL-DC24V	APK11-25A-3AS-COIL-DC24V			
4A (オープンフレーム形・リード線) (耐熱クラス180(H)) (サージキラーは添付)	AC100V	APK11-25A-4A-COIL-AC100V	APK11-25A-4AS-COIL-AC100V		6 8	各1
	AC200V	APK11-25A-4A-COIL-AC200V	APK11-25A-4AS-COIL-AC200V			
	DC12V	APK11-25A-4A-COIL-DC12V	APK11-25A-4AS-COIL-DC12V			
	DC24V	APK11-25A-4A-COIL-DC24V	APK11-25A-4AS-COIL-DC24V			
5A (オープンフレーム形・リード線) (ダイオード内蔵)	AC100V	APK11-25A-5A-COIL-AC100V	-		6 8	各1
	AC200V	APK11-25A-5A-COIL-AC200V	-			
3M (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	APK11-25A-3M-COIL-AC100V	APK11-25A-3MS-COIL-AC100V		6 8	各1
	AC200V	APK11-25A-3M-COIL-AC200V	APK11-25A-3MS-COIL-AC200V			
	DC12V	APK11-25A-3M-COIL-DC12V	APK11-25A-3MS-COIL-DC12V			
	DC24V	APK11-25A-3M-COIL-DC24V	APK11-25A-3MS-COIL-DC24V			
	DC48V	APK11-25A-3M-COIL-DC48V	APK11-25A-3MS-COIL-DC48V			
3N (オープンフレーム形・HP端子箱ランプ付)	AC100V	APK11-25A-3N-COIL-AC100V	APK11-25A-3NS-COIL-AC100V		6 8	各1
	AC200V	APK11-25A-3N-COIL-AC200V	APK11-25A-3NS-COIL-AC200V			
	DC12V	APK11-25A-3N-COIL-DC12V	APK11-25A-3NS-COIL-DC12V			
	DC24V	APK11-25A-3N-COIL-DC24V	APK11-25A-3NS-COIL-DC24V			
	DC100V	APK11-25A-3N-COIL-DC100V	APK11-25A-3NS-COIL-DC100V			
4M (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	APK11-25A-4M-COIL-AC100V	-		6 8	各1
	AC200V	APK11-25A-4M-COIL-AC200V	-			
4N (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付) (耐熱クラス180(H))	AC100V	APK11-25A-4N-COIL-AC100V	-		6 8	各1
	AC200V	APK11-25A-4N-COIL-AC200V	-			
5M (オープンフレーム形・HP端子箱) (ダイオード内蔵)	AC100V	APK11-25A-5M-COIL-AC100V	-		6 8	各1
	AC200V	APK11-25A-5M-COIL-AC200V	-			
5N (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付) (ダイオード内蔵)	AC100V	APK11-25A-5N-COIL-AC100V	-		6 8	各1
	AC200V	APK11-25A-5N-COIL-AC200V	-			

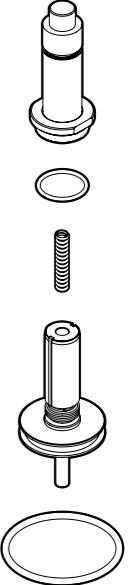
●コイル組立(防水仕様)

コイルハウジング	電圧	部品形番		部品図	番号	数量
		標準	サージキラー付			
3I (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	APK11-25A-3I-COIL-AC100V	APK11-25A-3IS-COIL-AC100V		6 8	各 1
	AC200V	APK11-25A-3I-COIL-AC200V	APK11-25A-3IS-COIL-AC200V			
	DC12V	APK11-25A-3I-COIL-DC12V	APK11-25A-3IS-COIL-DC12V			
	DC24V	APK11-25A-3I-COIL-DC24V	APK11-25A-3IS-COIL-DC24V			
	DC48V	APK11-25A-3I-COIL-DC48V	APK11-25A-3IS-COIL-DC48V			
	DC100V	APK11-25A-3I-COIL-DC100V	APK11-25A-3IS-COIL-DC100V			
3J (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付)	AC100V	APK11-25A-3J-COIL-AC100V	APK11-25A-3JS-COIL-AC100V			
	AC200V	APK11-25A-3J-COIL-AC200V	APK11-25A-3JS-COIL-AC200V			
	DC12V	APK11-25A-3J-COIL-DC12V	APK11-25A-3JS-COIL-DC12V			
	DC24V	APK11-25A-3J-COIL-DC24V	APK11-25A-3JS-COIL-DC24V			
5I (オープンフレーム形・HP端子箱) (ダイオード内蔵)	AC100V	APK11-25A-5I-COIL-AC100V	-			
	AC200V	APK11-25A-5I-COIL-AC200V	-			
5J (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付) (ダイオード内蔵)	AC100V	APK11-25A-5J-COIL-AC100V	-			
	AC200V	APK11-25A-5J-COIL-AC200V	-			

●コイル固定部品キット

コイルハウジング	部品形番	部品図	番号	数量
2□-AC (リード線、DIN端子箱付)	APK11-25A-2-AC-COIL-FIXED-KIT		1	各 1
			2	
			3	
			5	
			7	
			8	
3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形180(H)) 5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	APK11-25A-3-COIL-FIXED-KIT		1	各 1
			2	
			3	
			8	

●コア組立・プランジャ組立キット

ボディ/シール材質	コイルハウジング	電圧	部品形番	部品図	番号	数量
O (青銅/ニトリルゴム) H (青銅/ニトリルゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	APK11-15A-20A-H2-AC-CPS-KIT 25A		9 10 11 12 13	各 1
	3□ (オープンフレーム形)	AC	APK11-15A-20A-H3-AC-CPS-KIT 25A			
		DC	APK11-15A-20A-H3-DC-CPS-KIT 25A			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	APK11-15A-20A-H4-AC-CPS-KIT 25A			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	APK11-15A-20A-H5-AC-CPS-KIT 25A			
D (ステンレス/ニトリルゴム) L (ステンレス/ニトリルゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	APK11-15A-20A-L2-AC-CPS-KIT 25A			
	3□ (オープンフレーム形)	AC	APK11-15A-20A-L3-AC-CPS-KIT 25A			
		DC	APK11-15A-20A-L3-DC-CPS-KIT 25A			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	APK11-15A-20A-L4-AC-CPS-KIT 25A			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	APK11-15A-20A-L5-AC-CPS-KIT 25A			
B (青銅/フッ素ゴム) J (青銅/フッ素ゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	APK11-15A-20A-J2-AC-CPS-KIT 25A			
	3□ (オープンフレーム形)	AC	APK11-15A-20A-J3-AC-CPS-KIT 25A			
		DC	APK11-15A-20A-J3-DC-CPS-KIT 25A			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	APK11-15A-20A-J4-AC-CPS-KIT 25A			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	APK11-15A-20A-J5-AC-CPS-KIT 25A			
E (ステンレス/フッ素ゴム) M (ステンレス/フッ素ゴム 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	APK11-15A-20A-M2-AC-CPS-KIT 25A			
	3□ (オープンフレーム形)	AC	APK11-15A-20A-M3-AC-CPS-KIT 25A			
		DC	APK11-15A-20A-M3-DC-CPS-KIT 25A			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	APK11-15A-20A-M4-AC-CPS-KIT 25A			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	APK11-15A-20A-M5-AC-CPS-KIT 25A			
C (青銅/PTFE) K (青銅/PTFE 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	APK11-15A-20A-K2-AC-CPS-KIT 25A			
	3□ (オープンフレーム形)	AC	APK11-15A-20A-K3-AC-CPS-KIT 25A			
		DC	APK11-15A-20A-K3-DC-CPS-KIT 25A			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	APK11-15A-20A-K4-AC-CPS-KIT 25A			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	APK11-15A-20A-K5-AC-CPS-KIT 25A			
F (ステンレス/PTFE) N (ステンレス/PTFE 禁油処理)	2□ (リード線、DIN端子箱付)	AC	APK11-15A-20A-N2-AC-CPS-KIT 25A			
	3□ (オープンフレーム形)	AC	APK11-15A-20A-N3-AC-CPS-KIT 25A			
		DC	APK11-15A-20A-N3-DC-CPS-KIT 25A			
	4□ (オープンフレーム形180(H))	AC	APK11-15A-20A-N4-AC-CPS-KIT 25A			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	APK11-15A-20A-N5-AC-CPS-KIT 25A			