

パイロット式5ポート弁

(M) 4GA4·B4 Series

(M) 4GA4·B4 Series

カートリッジ式ワンタッチ継手及び関連部品単体
アダプタ関連キット・単体サブプレート

カートリッジ式ワンタッチ継手および関連部品単体

●カートリッジ式ワンタッチ継手

継手種類	部品形番	部品図	数量
φ8	4G4-JOINT-C8		各1
φ10	4G4-JOINT-C10		
φ12	4G4-JOINT-C12		

●継手ストッパ板キット

部品形番	部品図	数量
4GA4-JNT-STP-PLATE-KIT		各1
4GB4-JNT-STP-PLATE-KIT-1 注1		
4GB4-JNT-STP-PLATE-KIT-2 注2		

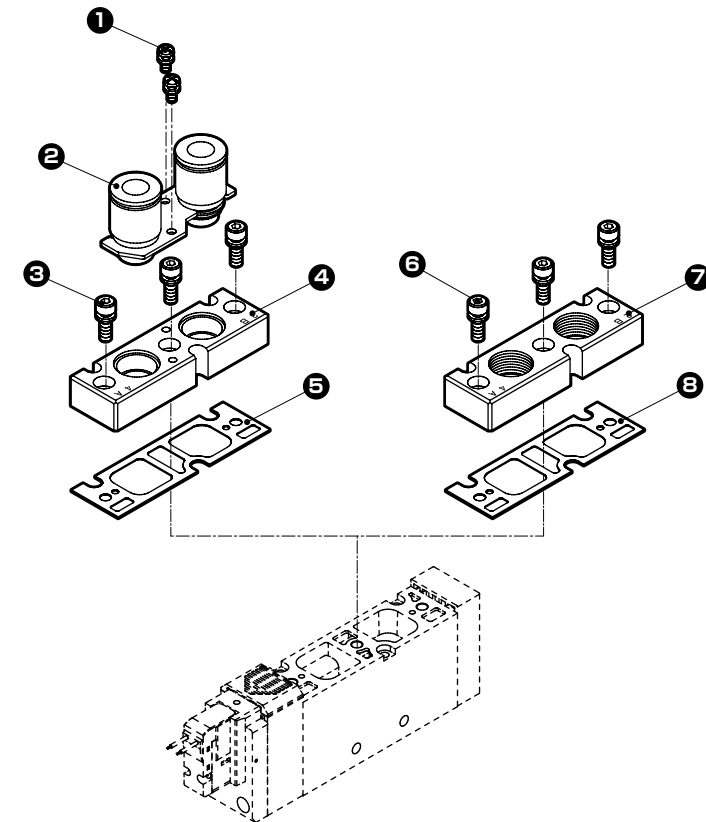
注1：マニホールド Pポート接続口径が、3/8の場合
注2：マニホールド Pポート接続口径が、1/2の場合

●単体 サブプレート(4GB4)

接続口径	部品形番	部品図
Rc3/8	4G4-SUB-BASE- 10-□	
Rc1/2	4G4-SUB-BASE- 15-□	
G3/8	4G4-SUB-BASE-10G-□	
G1/2	4G4-SUB-BASE-15G-□	
NPT3/8	4G4-SUB-BASE-10N-□	
NPT1/2	4G4-SUB-BASE-15N-□	

□：オプション 無記号：なし K：外部パイロット F：A・Bポートフィルタ内蔵

アダプタ関連キット



●継手アダプタキット

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
φ8	4GA4-JNT-ADAPTOR-KIT- C8-□		①	2
φ10	4GA4-JNT-ADAPTOR-KIT-C10-□		②	1
φ12	4GA4-JNT-ADAPTOR-KIT-C12-□		③	3
			④	1
			⑤	1

□：オプション 無記号：なし F：A・Bポートフィルタ内蔵

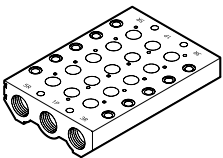
●めねじアダプタキット

ねじ種類	部品形番	部品図	番号	数量
Rc3/8	4GA4-FML-ADAPTOR-KIT-10 -□		⑥	3
G3/8	4GA4-FML-ADAPTOR-KIT-10G-□		⑦	1
NPT3/8	4GA4-FML-ADAPTOR-KIT-10N-□		⑧	1

□：オプション 無記号：なし F：A・Bポートフィルタ内蔵

マニホールド 個別配線タイプ

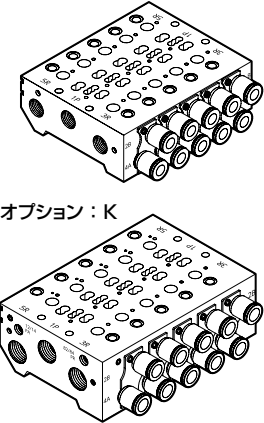
●マニホールド サブプレートキット(M4GA4)

接続口径	部品形番	部品図
00	M4GA4-00-[*1]-[*2]	
00N	M4GA4-00N-[*1]-[*2]	
00G	M4GA4-00G-[*1]-[*2]	

※1：オプション 無記号/F(A・Bポートフィルタ内蔵)
※2：連数(2～15)

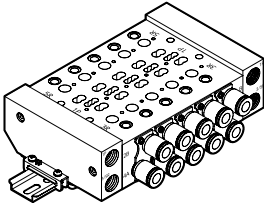
●マニホールド サブプレートキット(M4GB4)

・直接マウントタイプ

接続口径	部品形番	部品図
φ8	M4GB4-C8-[*1]-[*2]	
φ10	M4GB4-C10-[*1]-[*2]	
φ12	M4GB4-C12-[*1]-[*2]	
Rc1/4	M4GB4-08-[*1]-[*2]	
Rc3/8	M4GB4-10-[*1]-[*2]	
Rc1/2	M4GB4-15-[*1]-[*2]	
G1/4	M4GB4-08G-[*1]-[*2]	
G3/8	M4GB4-10G-[*1]-[*2]	
G1/2	M4GB4-15G-[*1]-[*2]	
NPT1/4	M4GB4-08N-[*1]-[*2]	
NPT3/8	M4GB4-10N-[*1]-[*2]	
NPT1/2	M4GB4-15N-[*1]-[*2]	

※1：オプション 無記号/K(外部パイロット)
F(A・Bポートフィルタ内蔵)
※2：連数(2～15) 15(Rc1/2)/15G(G1/2)/15N(NPT1/2)/
K(外部パイロット)を選択する場合は、12連まで

・DINレールマウントタイプ

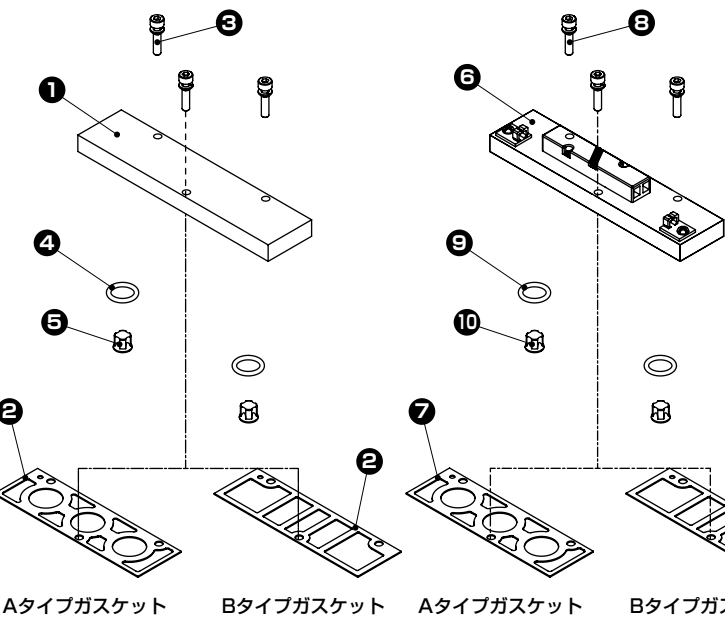
接続口径	部品形番	部品図
φ8	M4GB4-C8-[*1]QD-[*2]	
φ10	M4GB4-C10-[*1]QD-[*2]	
φ12	M4GB4-C12-[*1]QD-[*2]	
Rc1/4	M4GB4-08-[*1]QD-[*2]	
Rc3/8	M4GB4-10-[*1]QD-[*2]	
Rc1/2	M4GB4-15-[*1]QD-[*2]	
G1/4	M4GB4-08G-[*1]QD-[*2]	
G3/8	M4GB4-10G-[*1]QD-[*2]	
G1/2	M4GB4-15G-[*1]QD-[*2]	
NPT1/4	M4GB4-08N-[*1]QD-[*2]	
NPT3/8	M4GB4-10N-[*1]QD-[*2]	
NPT1/2	M4GB4-15N-[*1]QD-[*2]	

※1：オプション 無記号/F(A・Bポートフィルタ内蔵)
※2：連数(2～5)

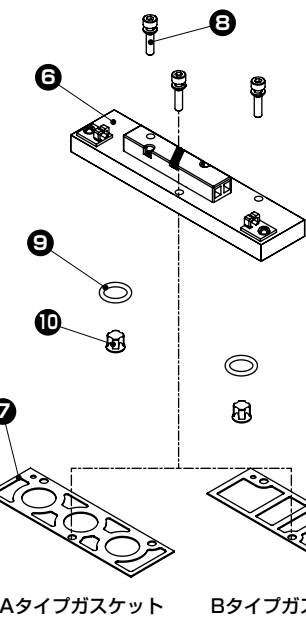
マニホールド関連部品

●マスキングプレートキット

・個別配線



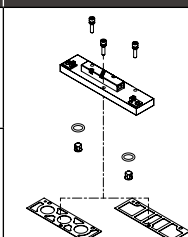
・省配線



・個別配線

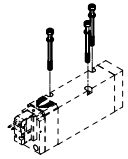
部品形番	部品図	番号	数量
4GA4-MP		①	1
		②	1
		③	3
4GB4-MP		④	2
		⑤	2

・省配線

部品形番	部品図	番号	数量
4GA4-MPC		⑥	1
		⑦	1
		⑧	3
		⑨	2
4GB4-MP-C		⑩	2

サブプレートキット・コイル交換関連部品

●取付ねじ

部品形番	部品図	数量
4G4-SET-SCREW		10

 
●ねじプラグ

接続口径	部品形番	部品図	数量
06	4G4-8P		1
08	4G4-10P		
10	4G4-12P		

●ガスケット

部品形番	部品図	数量
4GA4-GASKET	Aタイプガスケット	1
4GB4-GASKET	Bタイプガスケット	

●PRチェック弁キット

部品形番	部品図	数量
4G4-PR		各2

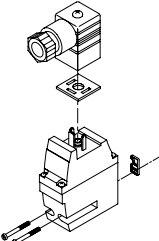
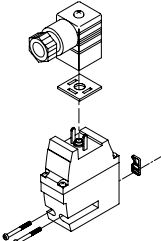
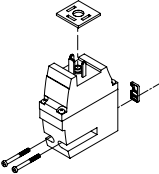
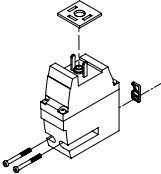
コイル交換関連部品

コイル組立(グロメットリード線、E形、EJ形、A形コネクタ)

電線接続				部品形番	部品図	
種 類	リード線 (mm)	サージ キラー	ランプ		電圧：AC	電圧：DC
グロメットリード線	300			4GR-[※1]-COIL-[※2]		
E形コネクタ	300			4GR-E0-[※1]-COIL-[※2]		
	500			4GR-E00-[※1]-COIL-[※2]		
	1000			4GR-E01-[※1]-COIL-[※2]		
	2000			4GR-E02-[※1]-COIL-[※2]		
	3000			4GR-E03-[※1]-COIL-[※2]		
	300	●	●	4GR-E2-[※1]-COIL-[※2]		
	500	●	●	4GR-E20-[※1]-COIL-[※2]		
	1000	●	●	4GR-E21-[※1]-COIL-[※2]		
	2000	●	●	4GR-E22-[※1]-COIL-[※2]		
	3000	●	●	4GR-E23-[※1]-COIL-[※2]		
E形コネクタ ソケットなし				4GR-E0N-[※1]-COIL-[※2]		
		●	●	4GR-E2N-[※1]-COIL-[※2]		
E形コネクタ ソケット・端子添付				4GR-E1-[※1]-COIL-[※2]		
		●	●	4GR-E3-[※1]-COIL-[※2]		
EJ形コネクタ	1000			4GR-E01J-[※1]-COIL-[※2]		
	2000			4GR-E02J-[※1]-COIL-[※2]		
	3000			4GR-E03J-[※1]-COIL-[※2]		
	1000	●	●	4GR-E21J-[※1]-COIL-[※2]		
	2000	●	●	4GR-E22J-[※1]-COIL-[※2]		
	3000	●	●	4GR-E23J-[※1]-COIL-[※2]		
A形コネクタ ソケットなし				4GR-A2N-[※1]-COIL-[※2]		

 
※1：オプション(無記号/A(オゾン・切削油対応)/S(サージレス)/E(低発熱・省電力回路)/K(外部パイロット))
※2：電圧(1(AC100V)/2(AC200V)/3(DC24V)/4(DC12V)/5(AC110V))
※3：AC200Vについては「A」を選択しなくてもオゾン・切削油対応です。

コイル組立(DIN端子箱)

電線接続			部品形番	部品図	
種 類	サージ キラー	ランプ		電圧：AC	電圧：DC
DIN端子箱	●	●	4G4R-B-[※1]-COIL-[※2]		
	●		4G4R-BN-[※1]-COIL-[※2]		

 
※1：オプション(無記号/A(オゾン・切削油対応)/K(外部パイロット))
※2：電圧(1(AC100V)/2(AC200V)/3(DC24V)/4(DC12V)/5(AC110V))
※3：AC200Vについては「A」を選択しなくてもオゾン・切削油対応です。

DIN端子箱

部品形番	部品図
4GR-TERMINAL-BOX-[※1]	

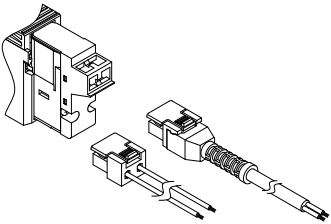
※1：電圧(1(AC100V)/2(AC200V)/3(DC24V)/4(DC12V)) AC100VとAC110Vは端子箱共通です

 
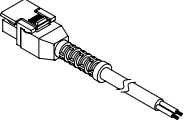
コイル部品

部品名	部品形番	部品図	数量
コイルガasket	4GR-COIL-GASKET		1
コイル取付ねじ	4GR-COIL-SET-SCREW		2

リード線関連部品

 
E形、EJ形コネクタソケット組立



電線接続		部品形番	部品図
種 類	リード線 (mm)		
E形コネクタ	300	4GR-SOCKET-ASSY-E0-[※1]	
	500	4GR-SOCKET-ASSY-E00-[※1]	
	1000	4GR-SOCKET-ASSY-E01-[※1]	
	2000	4GR-SOCKET-ASSY-E02-[※1]	
	3000	4GR-SOCKET-ASSY-E03-[※1]	
	300	4GR-SOCKET-ASSY-E2-[※1]	
	500	4GR-SOCKET-ASSY-E20-[※1]	
	1000	4GR-SOCKET-ASSY-E21-[※1]	
	2000	4GR-SOCKET-ASSY-E22-[※1]	
EJ形コネクタ	3000	4GR-SOCKET-ASSY-E23-[※1]	
	1000	4GR-SOCKET-ASSY-E01J	
	2000	4GR-SOCKET-ASSY-E02J	
	3000	4GR-SOCKET-ASSY-E03J	
	1000	4GR-SOCKET-ASSY-E21J	
	2000	4GR-SOCKET-ASSY-E22J	
	3000	4GR-SOCKET-ASSY-E23J	

※1：電圧(1(AC100V)/2(AC200V)/3(DC24V)/4(DC12V))
AC100VとAC110Vはソケット組立共通です

ソケットセット



部品形番	部品図
4GR-SOCKET-SET	