




スーパーマイクロシリンダ 複動・片ロッド形

SCM Series

●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

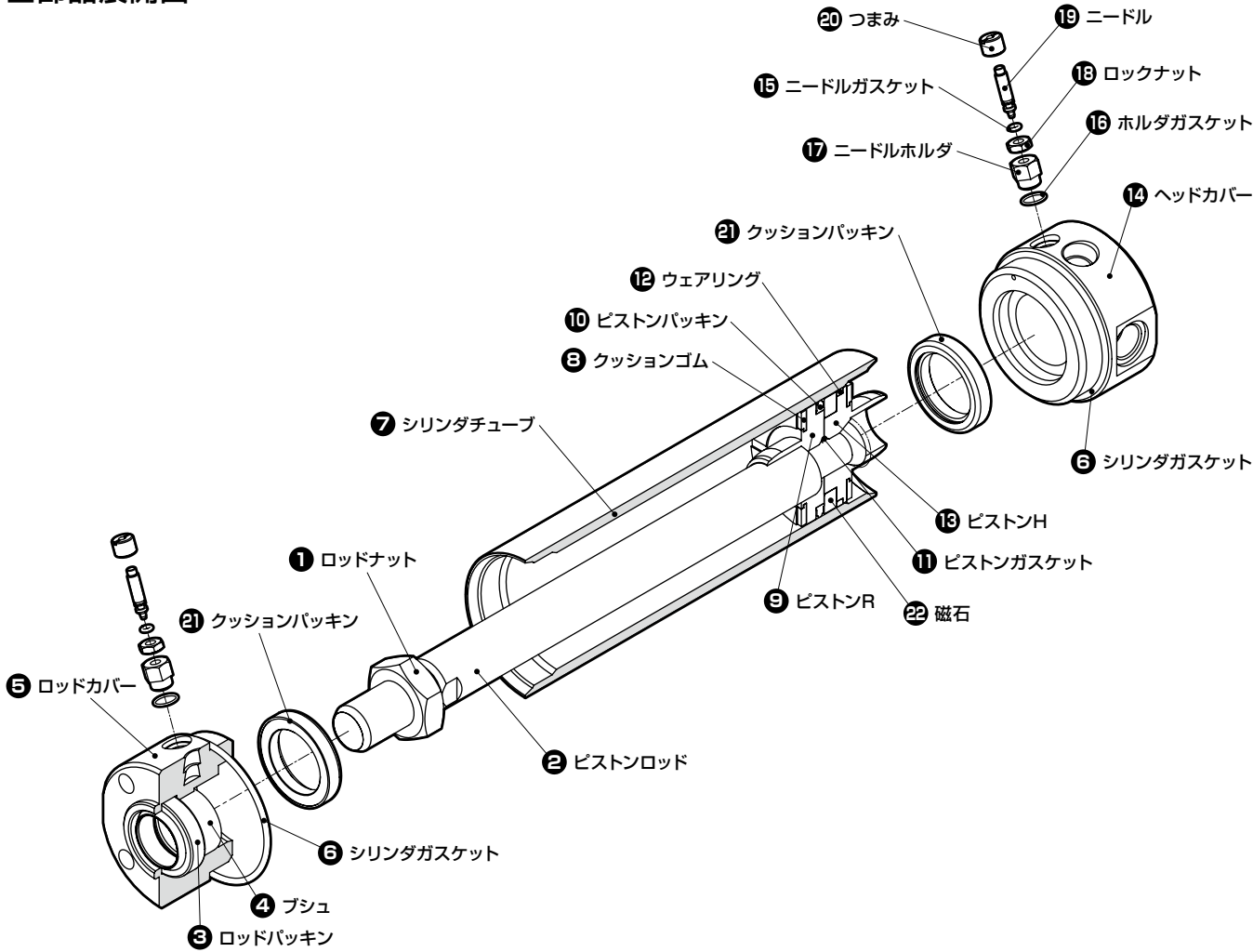

部品名		部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立		SCM-□※-ROD-CVR-ASSY	3 4 5 6 (8 15 16 17 18 19 20 21)	各1
ヘッドカバー組立		SCM-□※-HEAD-CVR-ASSY	6 14 (8 15 16 17 18 19 20 21)	各1
ピストンロッド組立		SCM-□※-◆-PST-ROD-ASSY	2 9 10 11 12 13 22 (8)	各1
クッションニードル組立		SCM-□-NEEDLE-ASSY	15 16 17 18 19 20	各1
パッキンキット	エアー クッション付	SCM-□BK	3 10 12	各1
			6 15 16 21 (8)	各2
	ゴム クッション付	SCM-□DK	3 10 12	各1
			6 8 15 16	各2

□：チューブ内径(φ20/φ25/φ32/φ40/φ50/φ63/φ80/φ100)
※：クッション(B/D)
◆：ストローク(φ20・φ25・φ32：10～1000(1mm毎))
(φ40・φ50・φ63・φ80・φ100：10～1500(1mm毎))

注1：ロッドカバー組立、ヘッドカバー組立の15 16 17 18 19 20 21はSCM-□Dの場合は含まれません。
注2：ロッドカバー組立、ヘッドカバー組立の21クッションパッキンはSCM-50D～100Dの場合は8クッションゴムになります。
注3：ロッドカバー組立、ヘッドカバー組立の8クッションゴムはSCM-20D～40D、SCM-□Bの場合は含まれません。
注4：ピストンロッド組立9クッションゴムはSCM-50B～100Bの場合は含まれません。また含まれる場合は2個含まれます。
注5：パッキンキットの8クッションゴムはSCM-50B～100Bの場合は含まれません。




スーパーマイクロシリンダ 単動・押出し形

SCM-X Series

●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40

■部品展開図

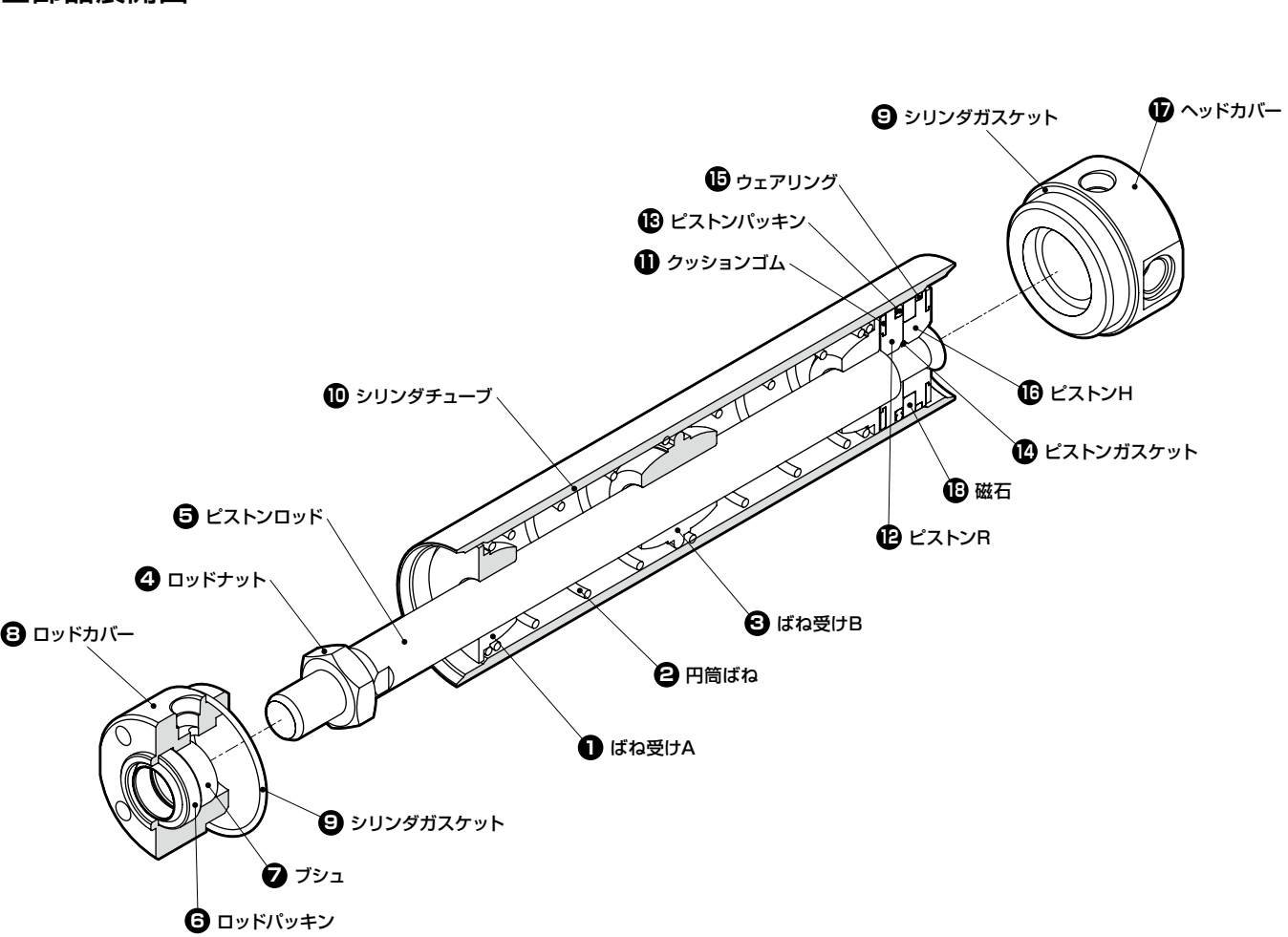

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCM-□D-ROD-CVR-ASSY	6 7 8 9	各1
ヘッドカバー組立	SCM-□D-HEAD-CVR-ASSY	9 17	各1
ピストンロッド組立	SCM-□D-◆-PST-ROD-ASSY	5 12 13 14 15 16 18	各1
		11	各2
パッキンキット	SCM-X-□DK	6 13 15	各1
		9 11	各2

□：チューブ内径(φ20/φ25/φ32/φ40)
◆：ストローク(10～200(1mm毎))




スーパーマイクロシリンダ 単動・引込み形

SCM-Y Series

●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40


■部品展開図

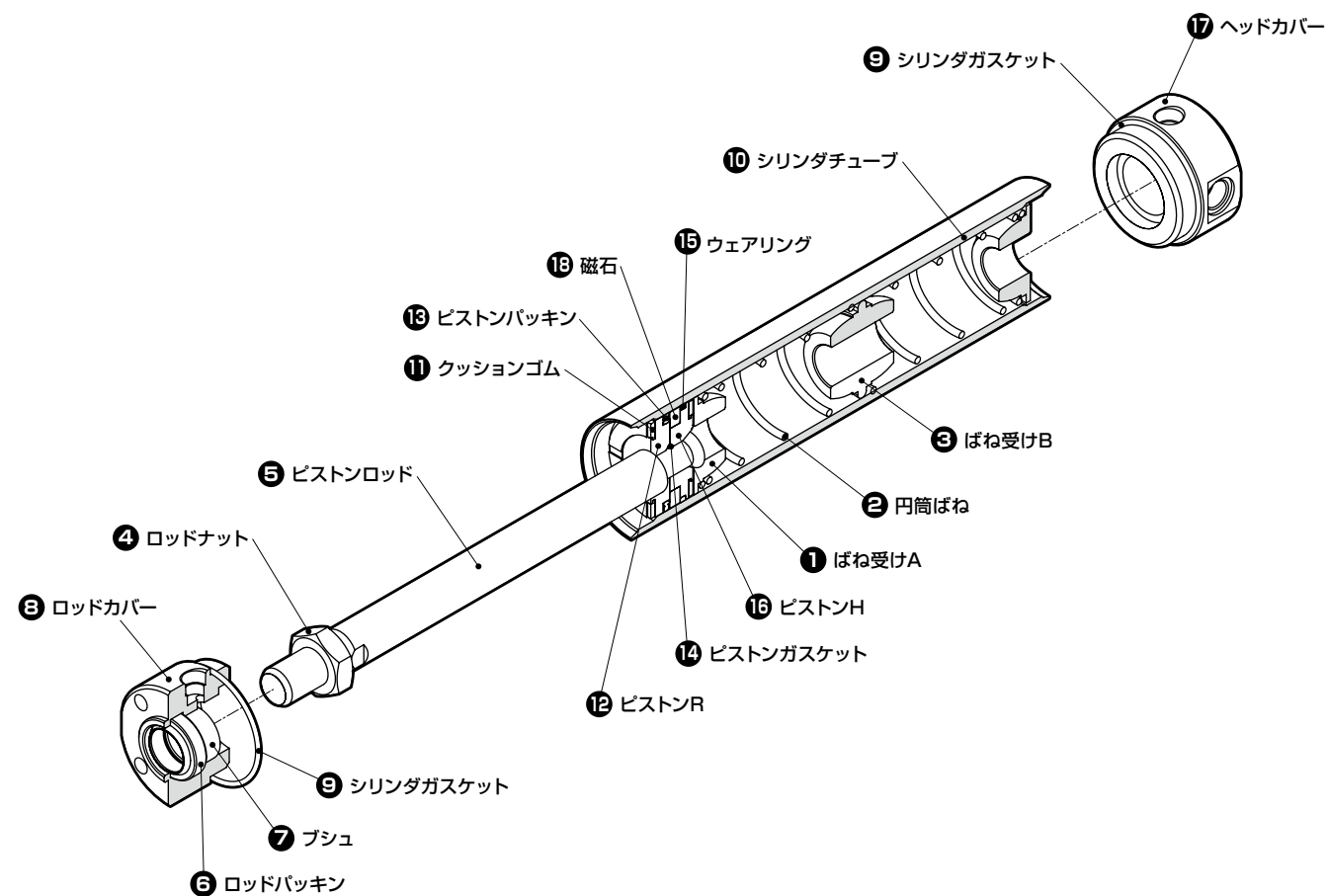

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCM-□D-ROD-CVR-ASSY	⑥ ⑦ ⑧ ⑨	各1
ヘッドカバー組立	SCM-□D-HEAD-CVR-ASSY	⑨ ⑰	各1
ピストンロッド組立	SCM-□D-◆-PST-ROD-ASSY	⑤ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰	各1
		⑪	各2
パッキンキット	SCM-Y-□DK	⑥ ⑬ ⑮	各1
		⑨ ⑪	各2

□：チューブ内径(φ20/φ25/φ32/φ40)

◆：ストローク(10~200(1mm毎))

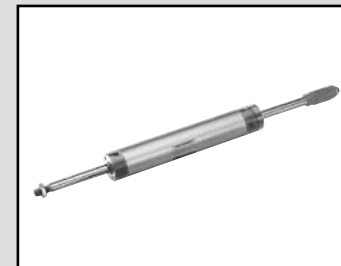


スーパーマイクロシリンダ 複動・ストローク調整形(押し出し)

SCM-P Series

●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63

■部品展開図

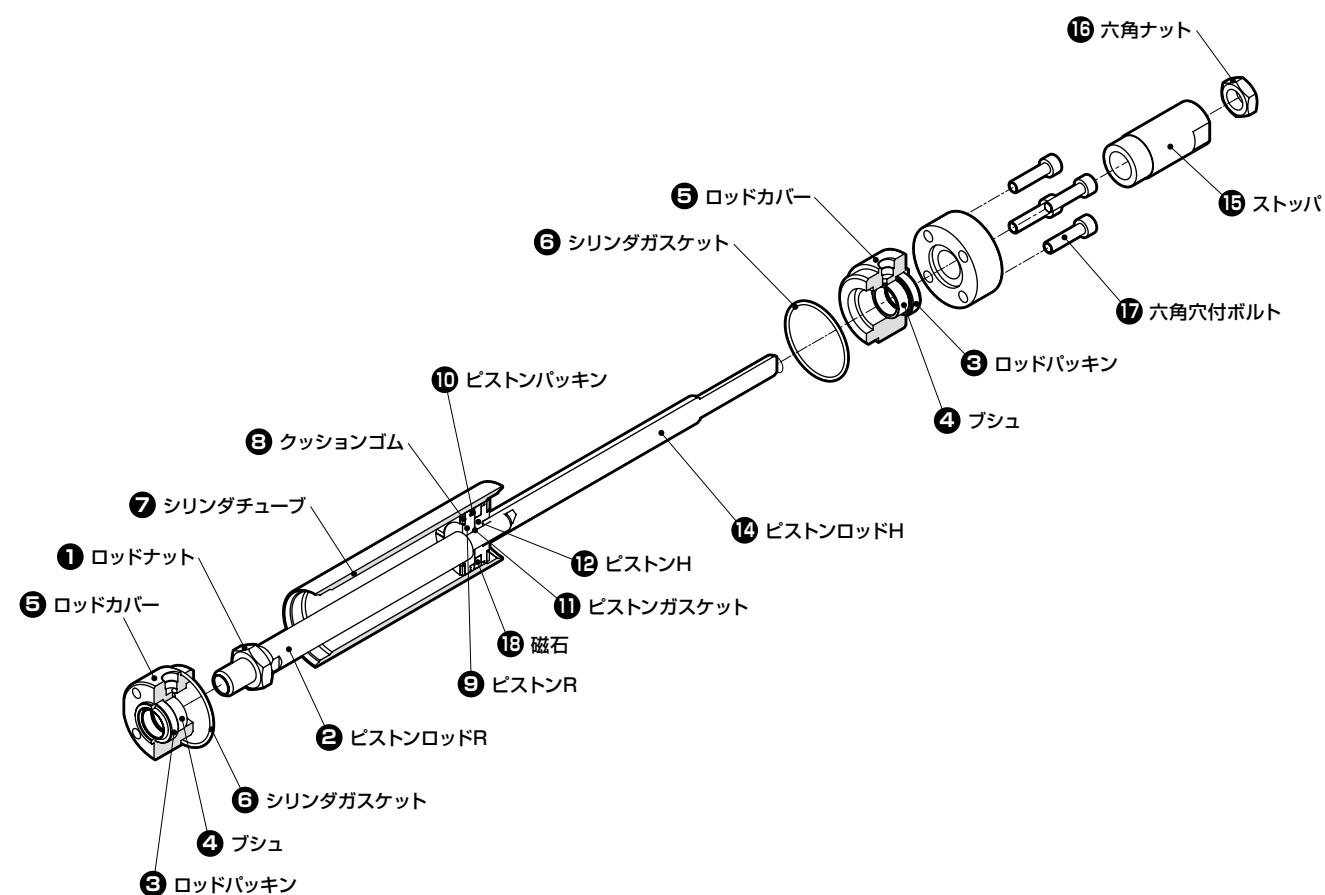

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCM-□D-ROD-CVR-ASSY	③ ④ ⑤ ⑥ (⑧)	各1
ピストンロッド組立	SCM-P-□D-◆-■-PST-ROD-ASSY	② ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑭ ⑮	各1
		(⑧)	各2
パッキンキット	SCM-D-□DK	⑩	各1
		③ ⑥ ⑧	各2

□：チューブ内径(φ20/φ25/φ32/φ40/φ50/φ63)

◆：ストローク(10~600(1mm毎))

■：調整ストローク(25/50)

注1：ロッドカバー組立の⑧クッションゴムはSCM-20D~40Dの場合は含まれません。

注2：ピストンロッド組立の⑧クッションゴムはSCM-50D~63Dの場合は含まれません。




スーパーマイクロシリンダ 複動・落下防止形

SCM-Q Series


●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図

●SCM-Q-R(ロッド側落下防止付)

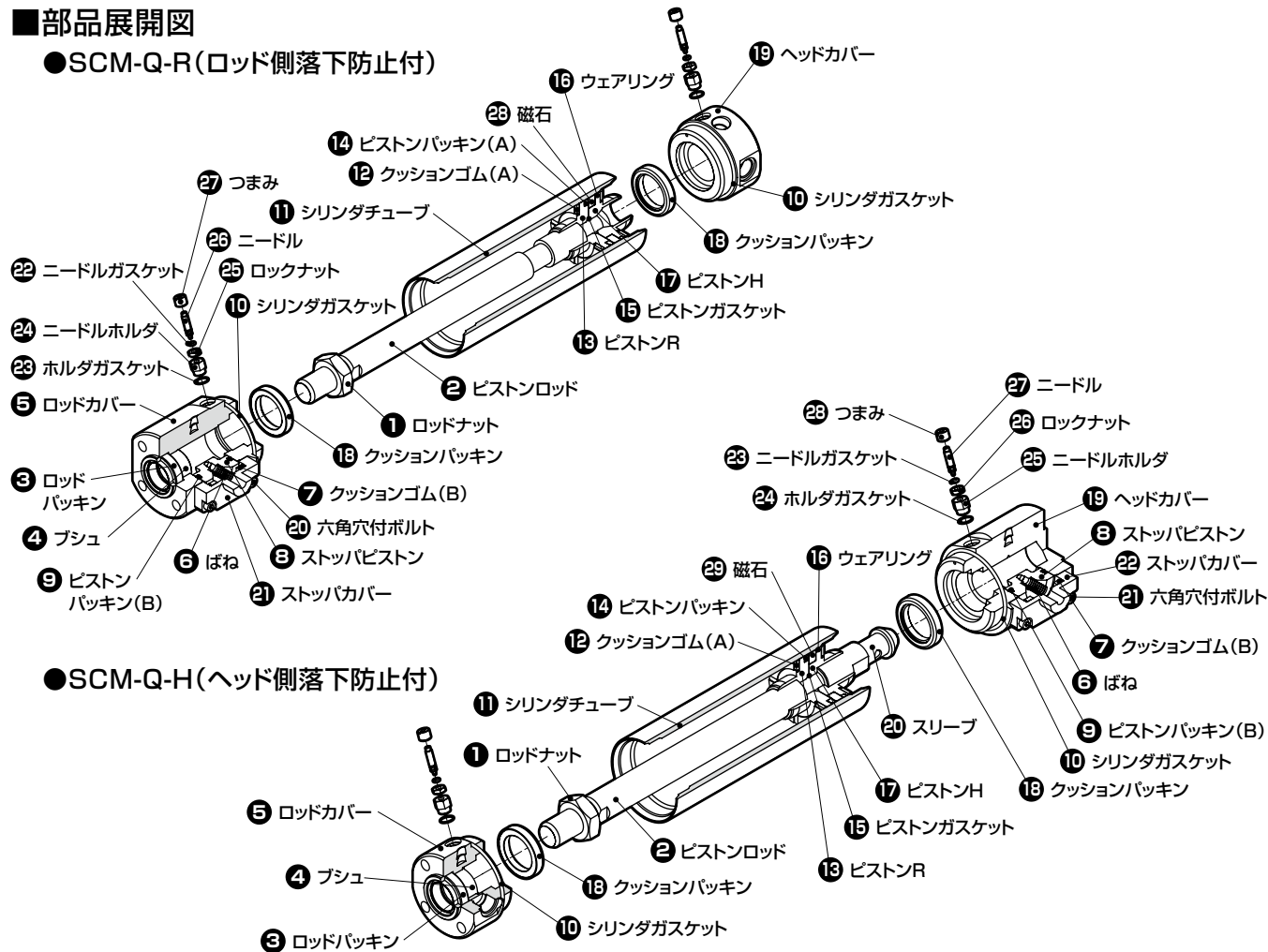

●SCM-Q-H(ヘッド側落下防止付)

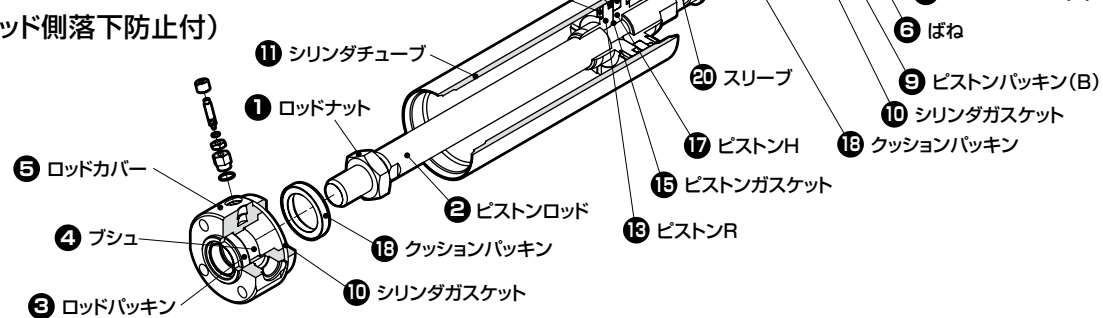

部品名	落下防止機構	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	R(ロッド側落下防止付)	SCM-Q-□B-R-ROD-CVR-ASSY	3 4 5 6 7 8 9 10 18 20 21 22 23 24 25 26 27	各1
	H(ヘッド側落下防止付)	SCM-□B-ROD-CVR-ASSY	3 4 5 10 18 23 24 25 26 27 28	各1
ヘッドカバー組立	R(ロッド側落下防止付)	SCM-□B-HEAD-CVR-ASSY	10 18 19 22 23 24 25 26 27	各1
	H(ヘッド側落下防止付)	SCM-Q-□B-H-HEAD-CVR-ASSY	6 7 8 9 10 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28	各1
ピストンロッド組立	R(ロッド側落下防止付)	SCM-Q-□-◆-R-PST-ROD-ASSY	2 13 14 15 16 17 28 (12)	各1 2
	H(ヘッド側落下防止付)	SCM-Q-□-◆-H-PST-ROD-ASSY	2 13 14 15 16 17 20 29 (12)	各1 2
クッションニードル組立	R(ロッド側落下防止付)	SCM-□-NEEDLE-ASSY	22 23 24 25 26 27	各1
	H(ヘッド側落下防止付)		23 24 25 26 27 28	各1
パッキンキット	R(ロッド側落下防止付)	SCM-Q-□BK	3 7 9 14 16	各1
			10 18 22 23 (12)	各2
	H(ヘッド側落下防止付)		3 7 9 14 16	各1
			10 18 23 24 (12)	各2

□：チューブ内径(φ20/φ25/φ32/φ40/φ50/φ63/φ80/φ100)
◆：ストローク(φ20・φ25・φ32：10～1000(1mm毎))
(φ40・φ50・φ63・φ80・φ100：10～1500(1mm毎))

注1：ピストンロッド組立⑨クッションゴムはSCM-Q-50B～100Bの場合に含まれません。
注2：パッキンキットの⑩クッションゴムはSCM-Q-50B～100Bの場合に含まれません。




スーパーマイクロシリンダ 複動・低速形

SCM-O Series

●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100


■部品展開図

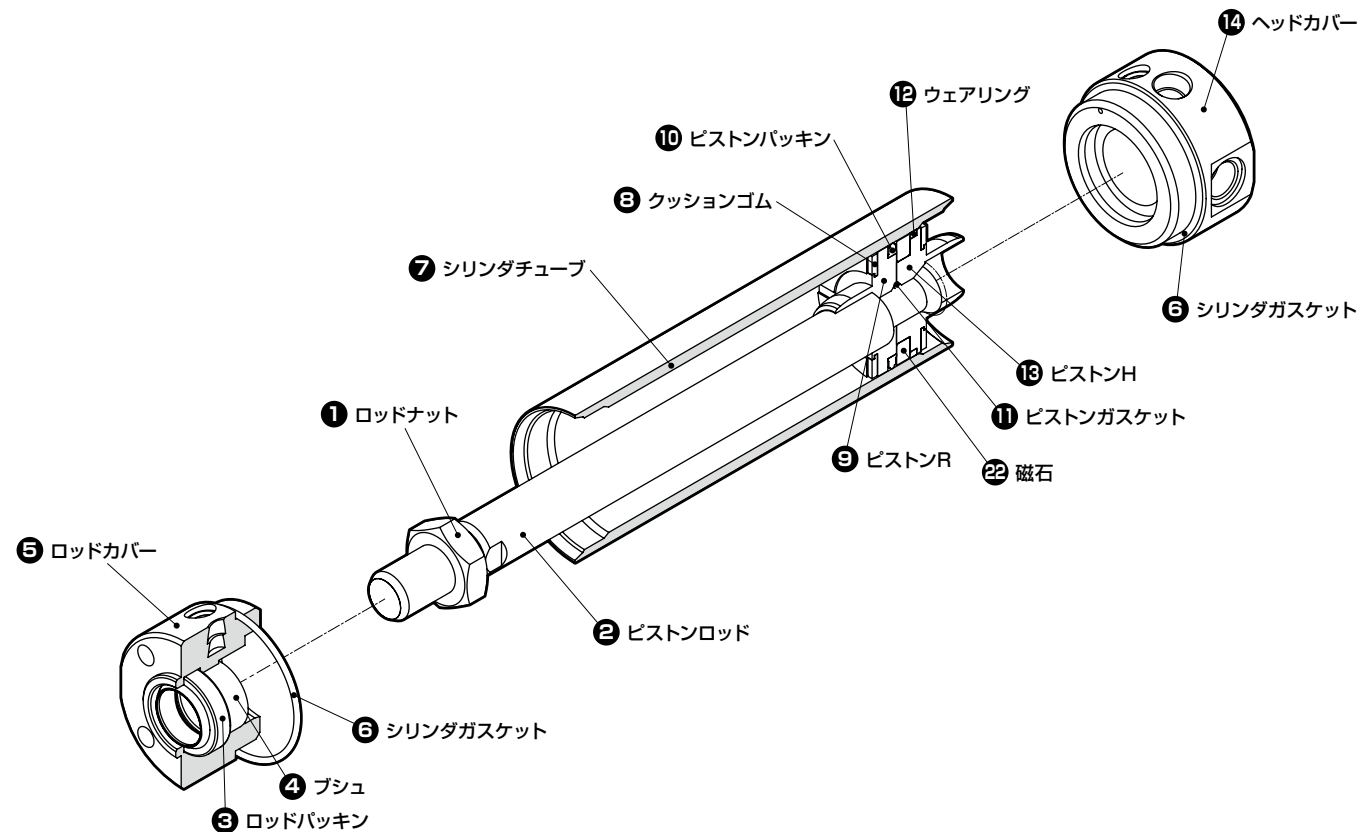

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCM-O-□D-ROD-CVR-ASSY	3 4 5 6 (8)	各1
ヘッドカバー組立	SCM-□D-HEAD-CVR-ASSY	6 14 (8)	各1
ピストンロッド組立	SCM-O-□D-◆-PST-ROD-ASSY	2 9 10 11 12 13 22	各1
		(8)	各2
パッキンキット	SCM-O-□K	3 10 12	各1
		6 8	各2

□：チューブ内径(φ20/φ25/φ32/φ40/φ50/φ63/φ80/φ100)
◆：ストローク(φ20・φ25・φ32：10～1000(1mm毎))
(φ40・φ50・φ63・φ80・φ100：10～1500(1mm毎))

注1：ロッドカバー組立、ヘッドカバー組立の⑧クッションゴムはSCM-O-20D～40Dの場合に含まれません。
注2：ピストンロッド組立⑨クッションゴムはSCM-O-50D～100Dの場合に含まれません。

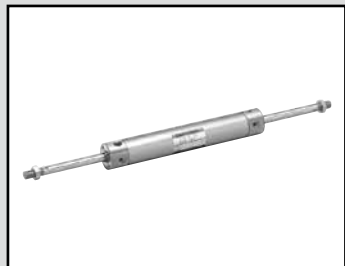


スーパーマイクロシリンダ 複動・両ロッド形

SCM-D Series

●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・
φ80・φ100

■部品展開図

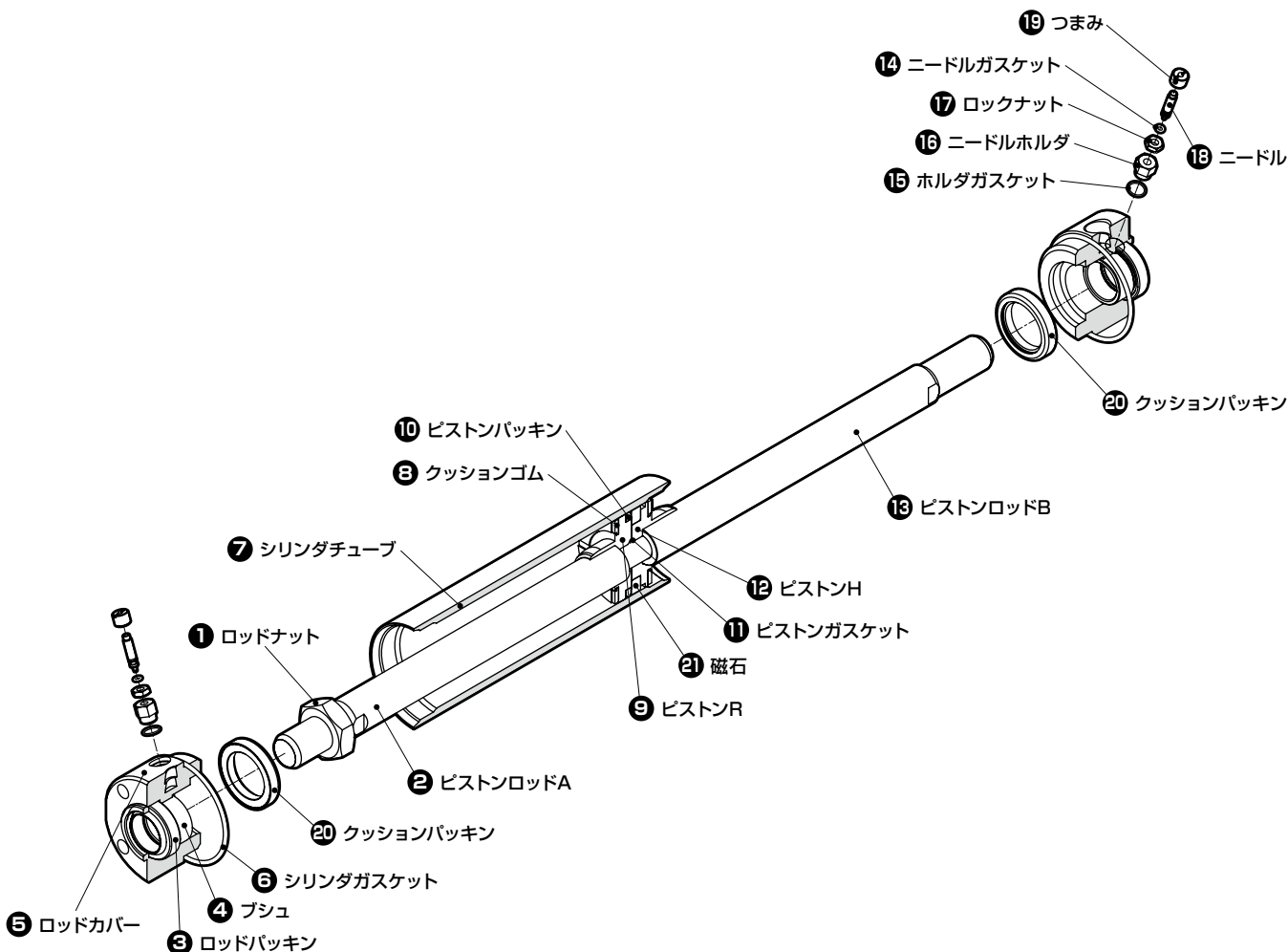

部品名		部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立		SCM-□※-ROD-CVR-ASSY	3 4 5 6 (8 14 15 16 17 18 19 20)	各1
ピストンロッド組立		SCM-D-□※-◆-PST-ROD-ASSY	2 9 10 11 12 13 21 (8)	各1 2
クッションニードル組立		SCM-□-NEEDLE-ASSY	14 15 16 17 18 19	各1
パッキンキット	エアー クッション付	SCM-D-□BK	10	各1
			3 6 14 15 20 (8)	各2
	ゴム クッション付	SCM-D-□DK	10	各1
			3 6 8 14 15	各2

□：チューブ内径(φ20/φ25/φ32/φ40/φ50/φ63/φ80/φ100)

※：クッション(B/D)

◆：ストローク(10～600(1mm毎))

注1：ロッドカバー組立の14 15 16 17 18 19はSCM-D-□Dの場合は含まれません。

注2：ロッドカバー組立の21クッションパッキンはSCM-D-50D～100Dの場合は8クッションゴムになります。

注3：ロッドカバー組立の8クッションゴムは、SCM-D-20D～40D、SCM-D-□Bの場合は含まれません。

注4：ピストンロッド組立8クッションゴムはSCM-D-50B～100Bの場合は含まれません。

注5：パッキンキットの8クッションゴムはSCM-D-50B～100Bの場合は含まれません。




スーパーマイクロシリンダ 複動・背合せ形

SCM-B Series

●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63

■部品展開図

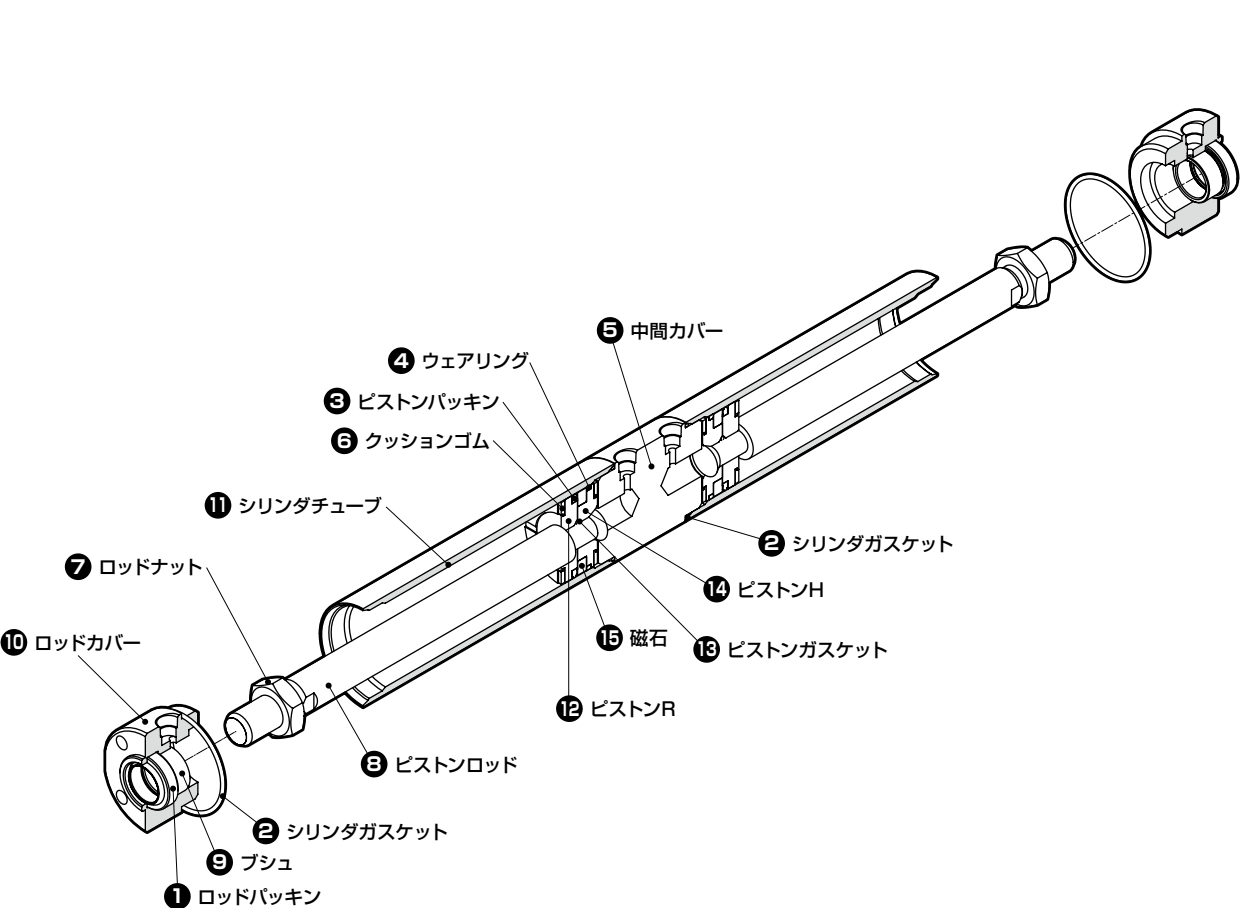

部品名		部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立		SCM-□D-ROD-CVR-ASSY	1 2 9 10 (6)	各1
中間カバー組立		SCM-B-□-MID-CVR-ASSY	5 2 (6)	1 各2
ピストンロッド組立		SCM-□D-◆-PST-ROD-ASSY	3 4 8 12 13 14 15 (6)	各1 2
パッキンキット		SCM-B-□DK	1 3 4 2 6	各2 各4

□：チューブ内径(φ20/φ25/φ32/φ40/φ50/φ63)

◆：ストローク(φ20・φ25・φ32：10～500(1mm毎))
(φ40・φ50・φ63：10～750(1mm毎))

注1：ロッドカバー組立、中間カバー組立の8クッションゴムはSCM-B-20D～40Dの場合は含まれません。

注2：ピストンロッド組立の8クッションゴムはSCM-B-50D～100Dの場合は含まれません。




スーパーマイクロシリンダ 複動・二段形

SCM-W Series

●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63

■部品展開図

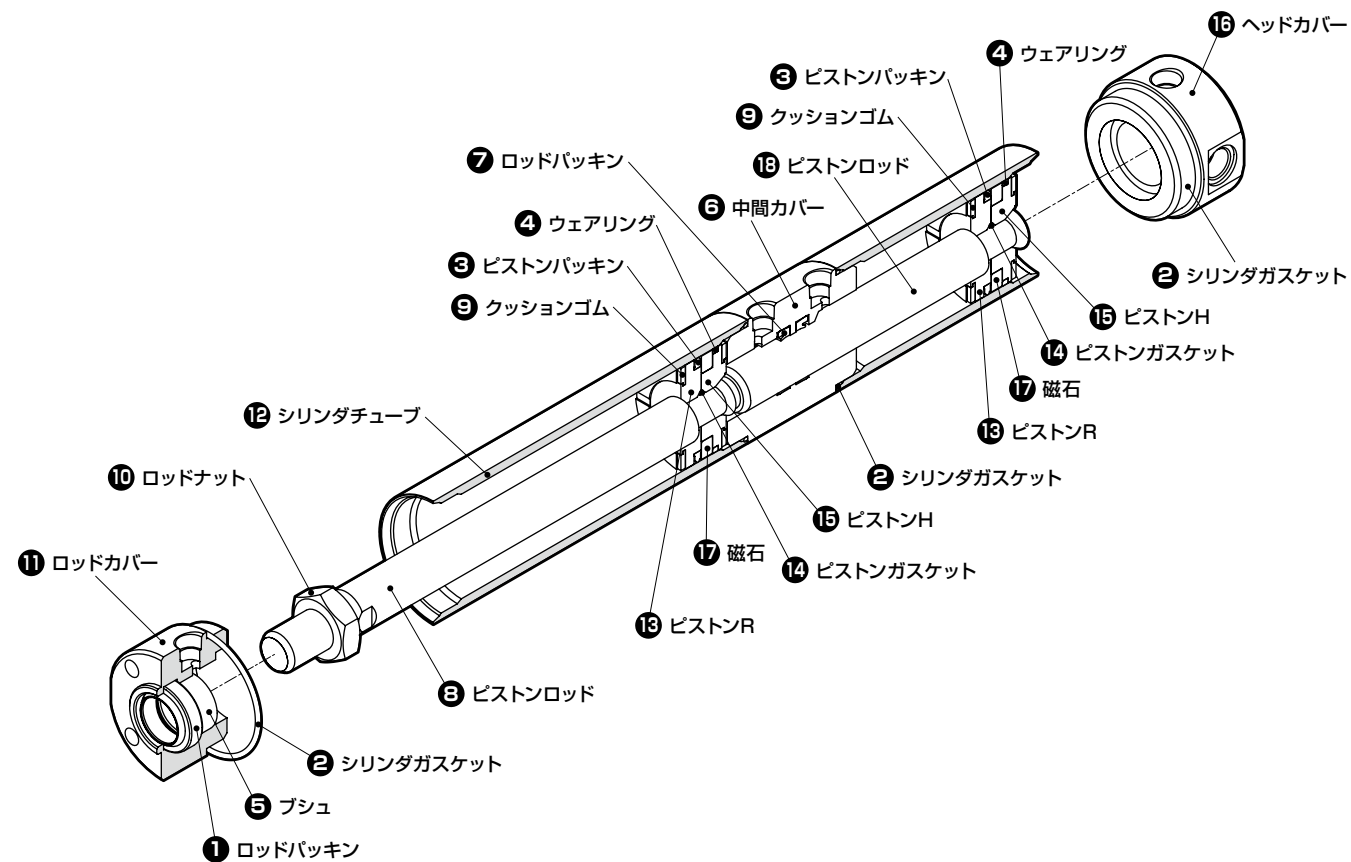

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCM-□D-ROD-CVR-ASSY	①②⑤⑪(⑨)	各1
ヘッドカバー組立	SCM-□D-HEAD-CVR-ASSY	②⑬(⑨)	各1
中間カバー組立	SCM-W-□-MID-CVR-ASSY	⑥	1
		②⑦(⑨)	各2
ピストンロッド組立(S1)	SCM-W-□-◆-S1PST-ROD-ASSY	③④⑧⑬⑭⑮⑰	各1
		(⑨)	2
ピストンロッド組立(S2)	SCM-W-□-◆-S2PST-ROD-ASSY	③④⑬⑭⑮⑰⑱	各1
		(⑨)	2
パッキンキット	SCM-W-□DK	①	1
		③④⑦	各2
		②⑨	各4

□：チューブ内径(φ20/φ25/φ32/φ40/φ50/φ63)

◆：ストローク(10～600(1mm毎))

注1：ロッドカバー組立、ヘッドカバー組立、中間カバー組立の⑨クッションゴムはSCM-W-20D～40Dの場合には含まれません。

注2：ピストンロッド組立の⑨クッションゴムはSCM-W-50D～100Dの場合には含まれません。




スーパーマイクロシリンダ 複動・タンデム形

SCM-W4 Series

●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63

■部品展開図

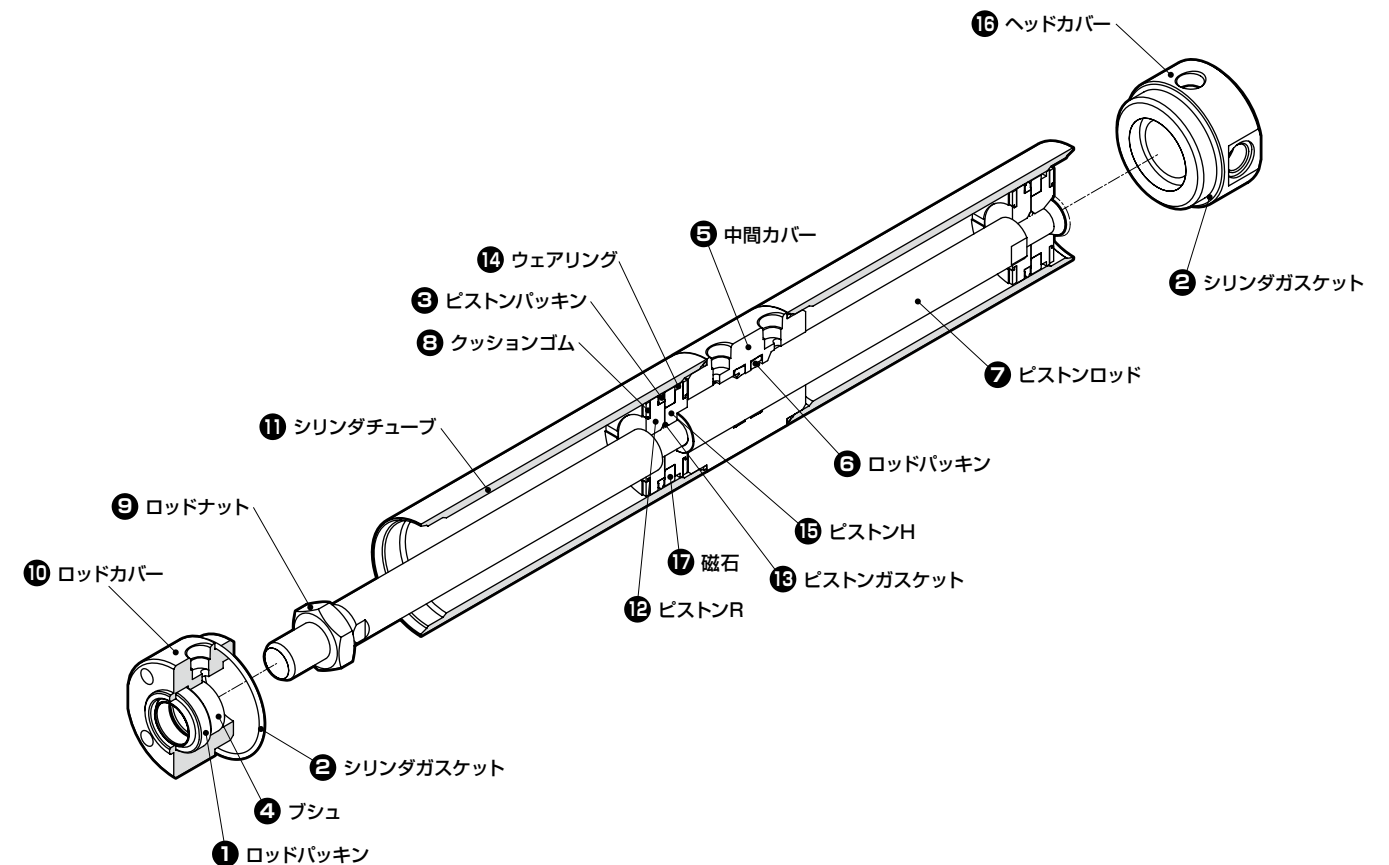

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCM-□D-ROD-CVR-ASSY	①②④⑩(⑧)	各1
ヘッドカバー組立	SCM-□D-HEAD-CVR-ASSY	②⑬(⑧)	各1
パッキンキット	SCM-W4-□DK	①③⑭	各1
		②⑥	各2

□：チューブ内径(φ20/φ25/φ32/φ40/φ50/φ63)

注1：ロッドカバー組立、ヘッドカバー組立の⑧クッションゴムはSCM-W4-20D～40Dの場合には含まれません。




スーパーマイクロシリンダ 複動・回り止め形

SCM-M Series

●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63

■部品展開図

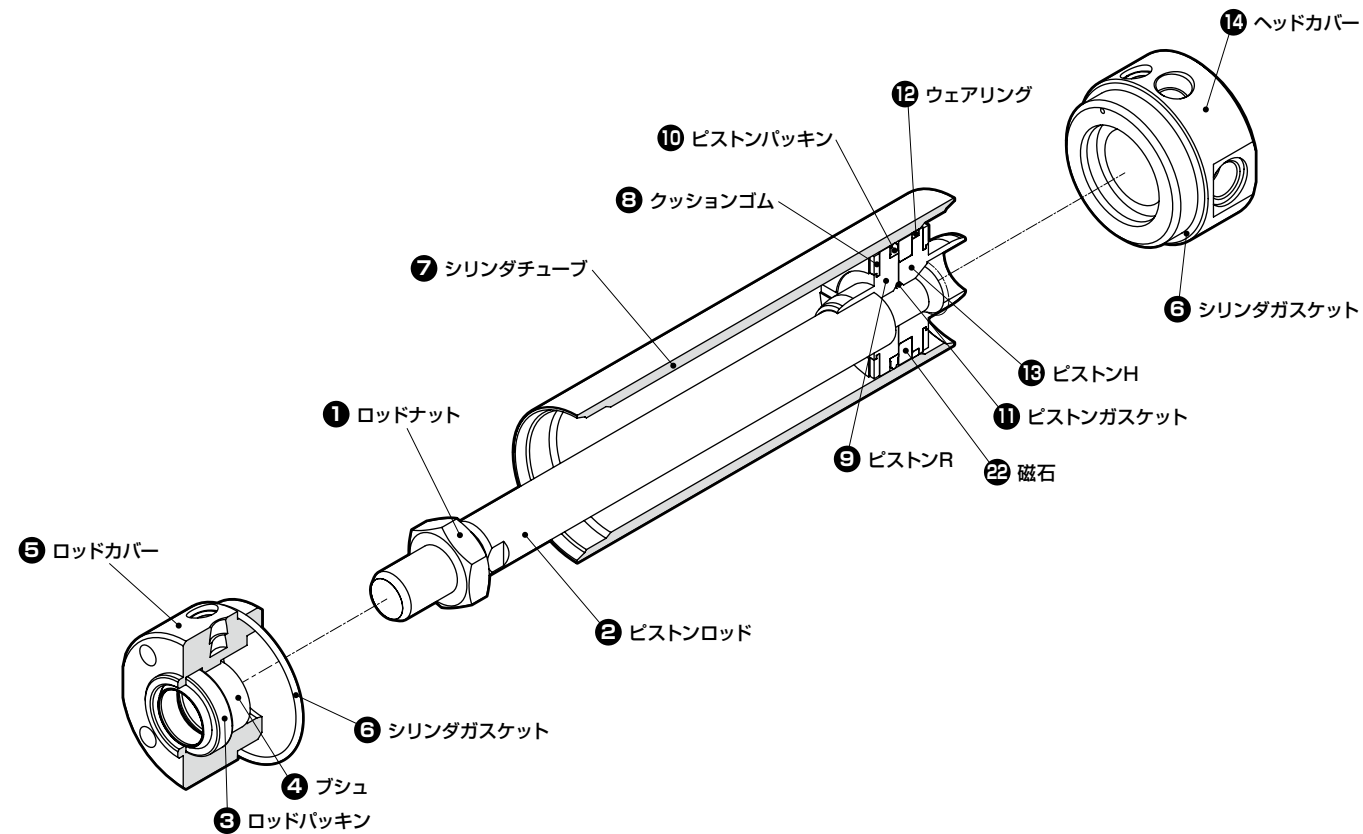

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCM-M-□D-ROD-CVR-ASSY	③④⑤⑥(⑧)	各1
ヘッドカバー組立	SCM-□D-HEAD-CVR-ASSY	⑥⑭(⑧)	各1
ピストンロッド組立	SCM-M-□D-◆-PST-ROD-ASSY	②⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮ (⑧)	各1 各2
パッキンキット	SCM-M-□K	③⑩⑫ ⑥⑧	各1 各2

□：チューブ内径(φ20/φ25/φ32/φ40/φ50/φ63)
◆：ストローク(10～600(1mm毎))

注1：ロッドカバー組立、ヘッドカバー組立の⑧クッションゴムはSCM-M-20D～40Dの場合は含まれません。
注2：ピストンロッド組立の⑧クッションゴムはSCM-M-50D～100Dの場合は含まれません。




スーパーマイクロシリンダ 複動・ダイレクトフート形

SCM-LD Series

●チューブ内径：φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63

■部品展開図

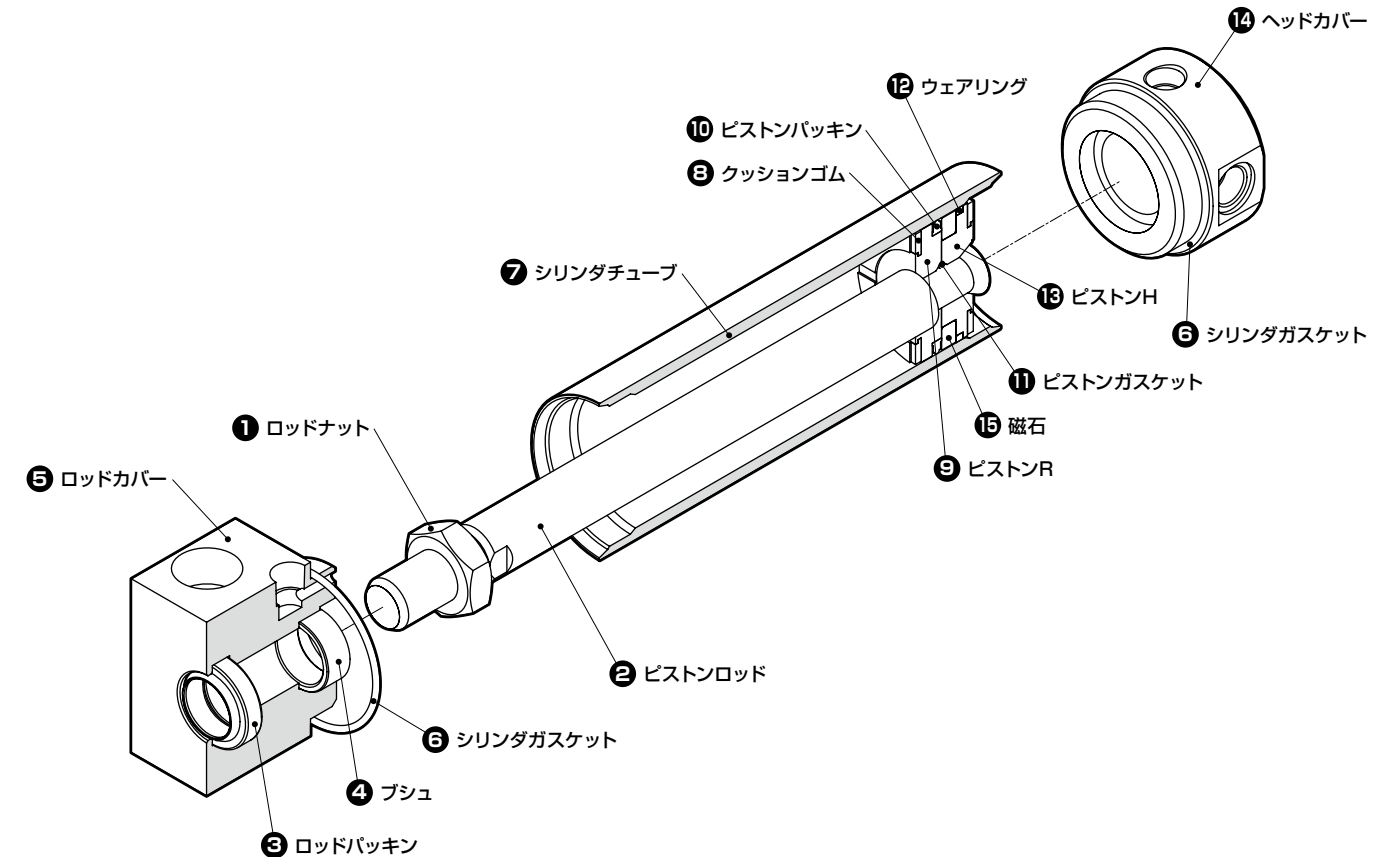

部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCM-LD-□D-ROD-CVR-ASSY	③④⑤⑥(⑧)	各1
ヘッドカバー組立	SCM-□D-HEAD-CVR-ASSY	⑥⑭(⑧)	各1
ピストンロッド組立	φ20・φ25 SCM-□D-◆-PST-ROD-ASSY	②⑨⑩⑪⑫⑬⑮ ⑧	各1 各2
	φ32～φ63 SCM-LD-□D-◆-PST-ROD-ASSY	②⑨⑩⑪⑫⑬⑮ (⑧)	各1 各2
パッキンキット	SCM-□DK	③⑩⑫ ⑥⑧	各1 各2

□：チューブ内径(φ20/φ25/φ32/φ40/φ50/φ63)
◆：ストローク(10～300(1mm毎))

注1：ロッドカバー組立、ヘッドカバー組立の⑧クッションゴムはSCM-LD-20D～40Dの場合は含まれません。
注2：ピストンロッド組立の⑧クッションゴムはSCM-LD-50D～63Dの場合は含まれません。