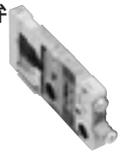
 
 
 
 
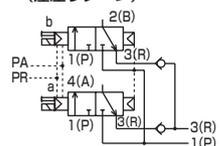
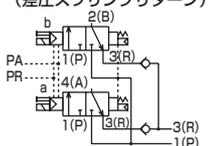
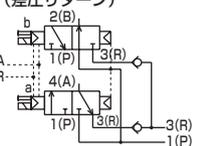
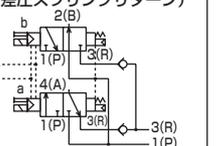
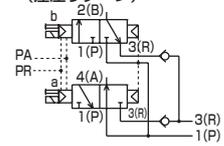
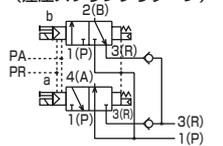
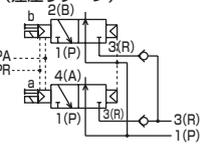
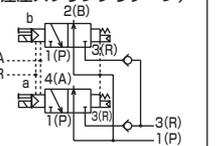
 
 
 
 
 
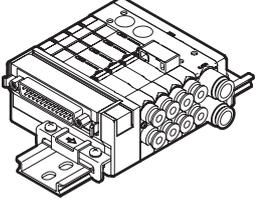
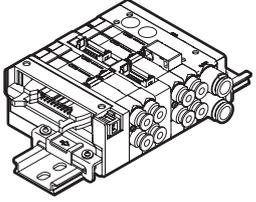
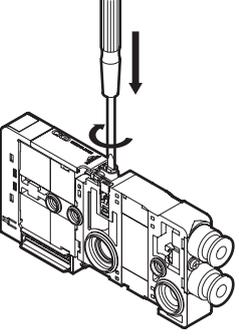
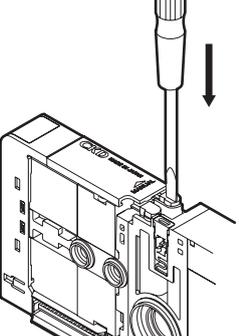
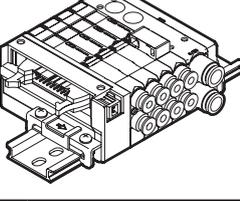
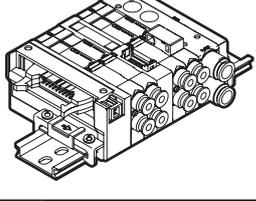
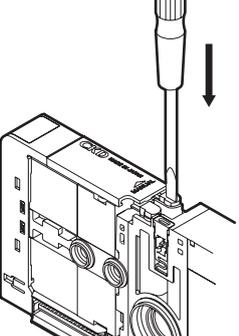
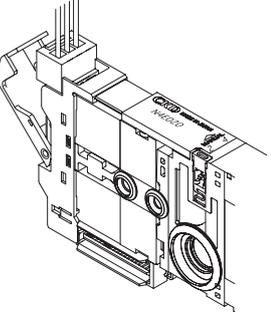
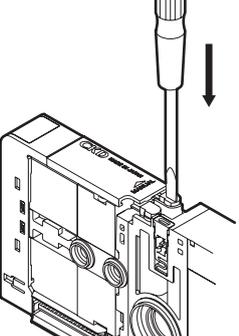
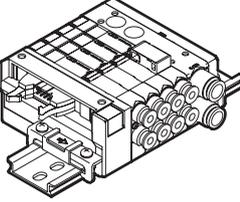
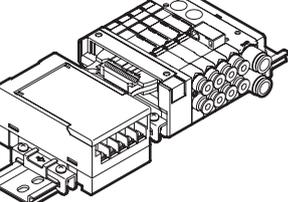
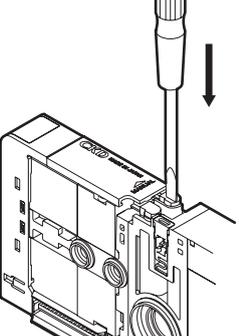
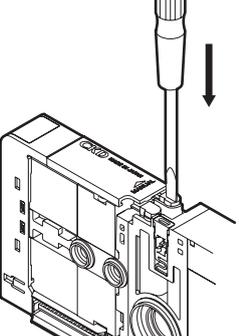
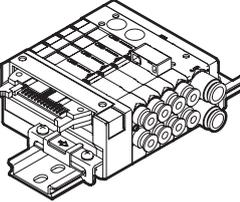
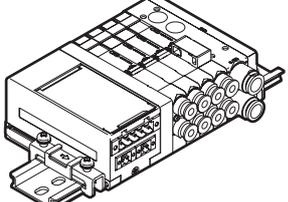
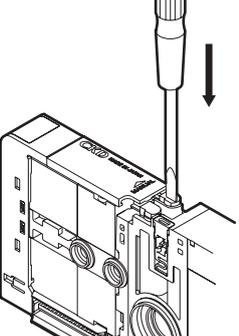
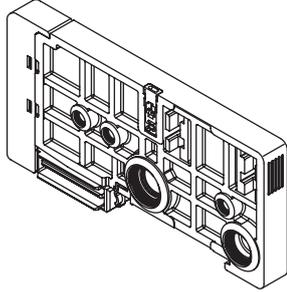



SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
シリンダ スイッチ
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (モジュラー)
クリーン F.R
精密R
圧力計 差圧計
電空R
スピード コントロー
補助 バルブ
継手・ チューブ
クリーン エアユニット
圧力 センサ
流量 センサ
エアロー用 バルブ
巻末

シリーズ外観		位置ソレノイド数 (注1) JIS図記号			
		※現品のJIS記号はスペース及びポート位置の関係により本図とは異なる場合があります。			
3 ポート 弁	MN3E00 3ポート弁  (バルブピッチ 7.0mm)	3ポート弁 ● 2位置NC自己復帰形 (差圧スプリングリターン)  N3E0010/N3E010	● 2位置NO自己復帰形 (差圧スプリングリターン)  N3E00110/N3E0110	● 2位置NC自己保持形  N3E0020/N3E020	● 2位置NO自己保持形  N3E00210/N3E0210
	MN3E0 3ポート弁  (バルブピッチ 10.0mm)				
3 ポート 弁 2 個 内 蔵 形	MN3E00 3ポート弁2個内蔵形  (バルブピッチ 7.0mm)	3ポート弁2個内蔵形 ● NC/NCタイプ自己復帰形 (差圧リターン)  N3E00660/N3E0660	● NC/NCタイプ自己復帰形 (差圧スプリングリターン)  N3E0066S0/N3E066S0	● NC/NOタイプ自己復帰形 (差圧リターン)  N3E00670/N3E0670	● NC/NOタイプ自己復帰形 (差圧スプリングリターン)  N3E0067S0/N3E067S0
	MN3E0 3ポート弁2個内蔵形  (バルブピッチ 10.0mm)	● NO/NCタイプ自己復帰形 (差圧リターン)  N3E00760/N3E0760	● NO/NCタイプ自己復帰形 (差圧スプリングリターン)  N3E0076S0/N3E076S0	● NO/NOタイプ自己復帰形 (差圧リターン)  N3E00770/N3E0770	● NO/NOタイプ自己復帰形 (差圧スプリングリターン)  N3E0077S0/N3E077S0
4 ポート 弁	MN4E00 4ポート弁  (バルブピッチ 7.0mm)	4ポート弁 ● 2位置シングル自己復帰形 (差圧スプリングリターン)  N4E0010/N4E010	● 2位置ダブル自己保持形  N4E0020/N4E020		
	MN4E0 4ポート弁  (バルブピッチ 10.0mm)	● 3位置オールポートブロック  N4E030	● 3位置ABR接続  N4E040	● 3位置PAB接続  N4E050	

MN3E⁰₀₀ • MN4E⁰₀₀ Series

	配線方式		手動装置	その他オプション
SCPD3	Dサブコネクタ	TM1A 中間電装ブロック (RITS6PX2)	無記号 ● ノンロック・ロック式 共用 (標準装備)	E 低発熱・省エネ回路内蔵形
SCM				
SSD2				F ABポートフィルタ内蔵
MDC2				
SMG	T50 T50R 20ピンフラットケーブルコネクタ (電源端子付)	TM1C 中間電装ブロック (RITS6PX1)		U 個別電源供給機能内蔵 (AUX) 形
LCM				
LCR				
LCG				
LCX	T51 T51R 20ピンフラットケーブルコネクタ (電源端子なし)	TM52 中間電装ブロック (10ピンフラットケーブルコネクタ)	M ノンロック専用	D※ 個別配線D形コネクタ
STM				
STG	T52 T52R 10ピンフラットケーブルコネクタ (電源端子なし)	T6G1 シリアル伝送		D※ 個別配線D形コネクタ ソケットなし、ソケット・端子添付
STR2				
MRL2				
GRC				
シリンダスイッチ	T53 T53R 26ピンフラットケーブルコネクタ (電源端子なし)	T7※ シリアル伝送 (密着形)		
MN3E MN4E				
4GA/B				
M4GA/B				
MN4GA/B				
F.R (モジュール)				
クリーン F.R				
精密R				
圧力計 差圧計				
電空R				
スピード コントロー				
補助バルブ				
継手・チューブ				
クリーンエアエット				
圧力センサ				
流量センサ				
エアロー用バルブ				
巻末				ダミーブロック 

電線接続回路図

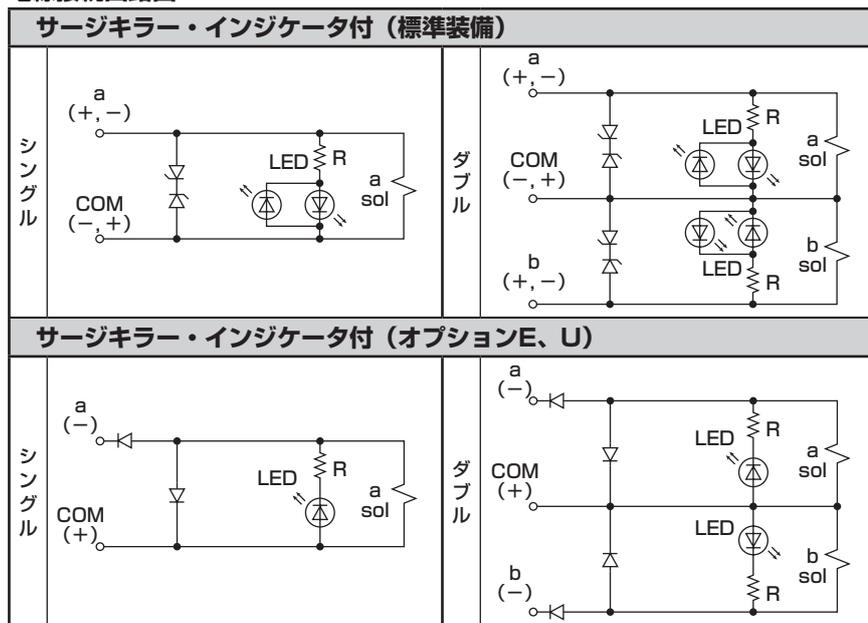

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
シリンダ スイッチ
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (モジュール)
クリーン F.R
精密R
圧力計 差圧計
電空R
スピード コントローラ
補助 バルブ
継手・ チューブ
クリーン エアユニット
圧力 センサ
流量 センサ
エア用 バルブ
巻末