

接点保護回路ボックス SKAC・SKDC



仕様

項目	AC回路用		DC回路用
	SKAC		SKDC
負荷電圧	AC100/110V	AC200/220V	DC24V
負荷電流	20mA以下	10mA以下	50mA以下
リード線長さ	1m (耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯、0.2mm ²)		
耐衝撃	980m/s ²		
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上		
耐電圧	AC1500V、1分間印加にて異常なきこと		
周囲温度	-10~+60℃		
保護構造	IEC規格IP67、JIS C0920 (防浸型)、耐油		


形番表示方法

SW- SKAC


記号	内容
SKAC	AC回路用
SKDC	DC回路用

外形寸法図

● SKAC/SKDCシリーズ

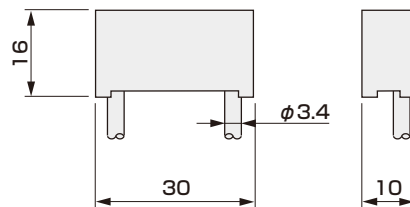

内部回路図

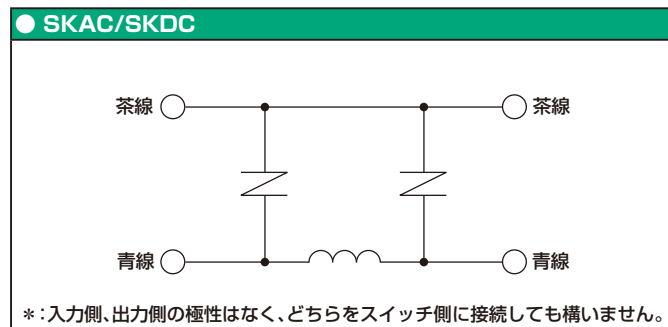

注: SKACはAC回路専用品、SKDCはDC回路専用品となります。

シリンダスイッチ