

端子箱



● 端子箱
この端子箱は電磁弁のコイル電線の結線を容易にするために、電磁弁の付属品として用意されています。

おもな特長

- 電磁弁のコイル結線用に設計されているため、電源接続には最適な端子箱です。
- 電源のON-OFFを外部確認できる表示ランプ付も用意しています。
- 船用電線貫通金物をそのまま接続できます。


端子箱の種類と仕様

項目 タイプ	端子数	表示ランプ の有無	電 源	ネジサイズ	
				A	B
HP端子箱	3P	ランプなし	AC/DC電源兼用定格400V 10A以下	M16	G1/2
				CTC19	G1/2
		ランプ付	AC/DC電源用（ネオンランプ付） 定格AC100/200V DC100/200V・1A	M16	G1/2
				CTC19	G1/2
			DC電源用（発光ダイオード付） 定格DC24V 6.3mA	M16	G1/2
				CTC19	G1/2

※形式については弊社営業へお問い合わせください

外形寸法図および内部構造


● HP端子箱

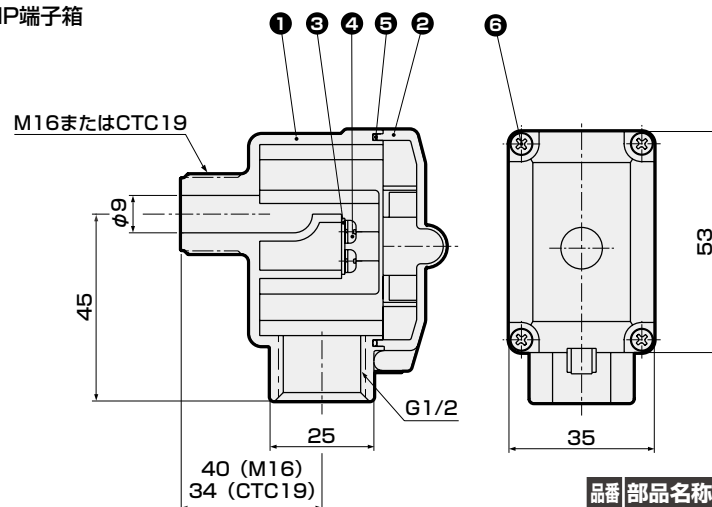

品番	部品名称	材質
1	本体	PA
2	カバー	PA
3	端子	C2680
4	配線ネジ	SS
5	ガスケット	NBR
6	固定ネジ	SS

船用電線貫通金物（ケーブルグランド）

外形寸法図

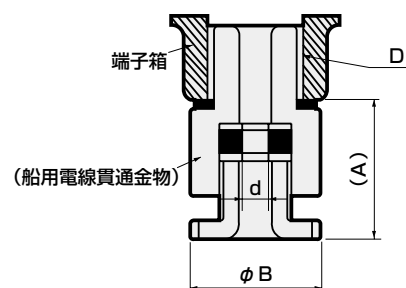

注1：※寸法は参考寸法とする。
注2：形番選定はD寸法（端子箱のねじサイズにより選定）とd寸法（引き出し用ケーブルのサイズより選定）を参考に決定してください。

端子箱付電磁弁に於て引き出し口の防水性を必要とする場合は船用電線貫通金物（ケーブルグランド）を使用してください。

形番	A ※	B	D	d
A-15a	39	28	G1/2	9
A-15b	39	28	G1/2	10
A-15c	39	28	G1/2	11
A-20a	43	34	G3/4	12
A-20b	43	34	G3/4	13
A-20c	43	34	G3/4	15