


低温対策の新定番

こんなことはございませんか？

エア漏れ・圧力の調整不良



機器凍結による操作不能

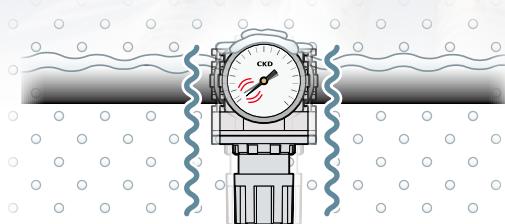


よくある対応

機器周囲温度の確保のために…

投光器を使用

テープヒータを使用

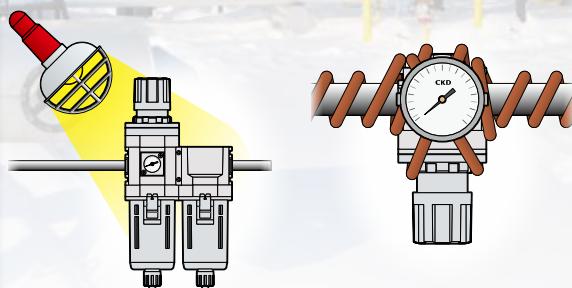

毎シーズンの設置工数とランニングコストが課題

CKDからのご提案

最低周囲温度 **-20°C** に **標準対応** した
屋外向け商品 WPシリーズへの切り替え年間最低温度 0~**-20°C**

世界の寒冷地でご使用いただけます

ヒートレスドライヤと合わせて寒冷地対策は万全

配管内凍結対策



コンプレッサ

メインライン
フィルタヒートレス
ドライヤ

周囲温度対策



コンビネーション



空気圧バルブ



流体バルブ

WPシリーズ

メンテナンス工数とランニングコストを大幅削減

寒い地域に最適な屋外向け商品を多数ラインナップ

水・塩分・乾燥

複合サイクル試験

7年
加速相当

紫外線

促進耐候性試験

3年
加速相当

オゾン

オゾン曝露試験

400
時間

各種液体ライン

エアオペレイト式ボールバルブ CSB-Wシリーズ



パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11シリーズ



直動式3ポート電磁弁 AG41シリーズ



圧縮空気ライン

F.Rユニット WWシリーズ



空気圧バルブ 4Fシリーズ



屋外仕様エアシリンダ

セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ



他にも屋外向け商品を多数ご用意しています。

CKD Corporation

<Website>
<https://www.ckd.co.jp/>

お問い合わせは下記へどうぞ

本社・工場 〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250 TEL(0568)77-1111 FAX(0568)77-1123
東京オフィス 〒105-0013 東京都港区浜松町1-31-1 TEL(03)5402-3620 FAX(03)5402-0120
(文化放送メディアプラス4階)
大阪オフィス 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-2-10 TEL(06)6396-9630 FAX(06)6396-9631
(PMO EX 新大阪 6階)