

# 气源处理单元新时代。

- F.R.L
- F.R
- F
- R
- L
- 冷凝水分离器
- 机械式压力开关
- 残压排出阀
- 缓慢启动阀
- 抗菌除菌F
- 阻燃FR
- 禁油R
- 中压FR
- 防雾化FRL
- 室外FRL
- 适配器连接件
- 压力表
- 小型FRL
- 大型FRL
- 精密R
- 真空F、R
- 洁净FR
- 电空R
- 空气增压器
- 调速阀
- 消音器
- 止回阀·单向阀等
- 接头·气管
- 喷嘴
- 气源处理单元
- 精密元件
- 电子式压力开关
- 到位·密合确认开关
- 空气传感器
- 冷却液用压力开关
- 气体用流量传感器·控制器
- 水用流量传感器
- 全气动系统(全空压)
- 全气动系统(Y)
- 气体发生装置
- 冷冻式干燥机
- 干燥剂式干燥机
- 高分子膜式干燥机
- 主管路过滤器
- 排水器等
- 卷末

无需配管。安装轻松。组合自由  
 备有各种功能零件，可对单元进行自由组合。还备有客户定制规格。



先导式2通电磁阀  
 <吹气阀用等>




直动式2通电磁阀  
 <吹气阀用等>



残压排除3通电磁阀  
 <模块元件的气控用>




先导式2通电磁阀  
 <主管路的ON·OFF阀用等>

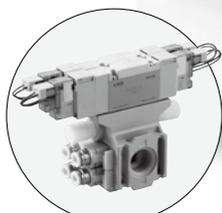


先导式5通阀  
 <执行元件驱动>




模块式单向阀  
 <防回流>

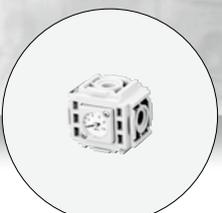


4向分配器  
 <生产线分支用>

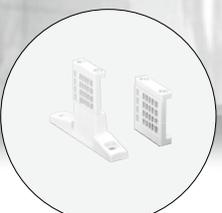


遮蔽适配器  
 <接合部的遮蔽用>

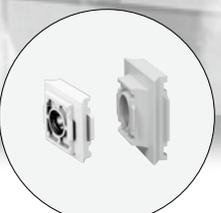

模块转换适配器  
 <其它系列转换用>

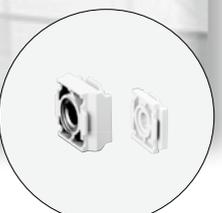

旋转接头  
 <90°方向转换>

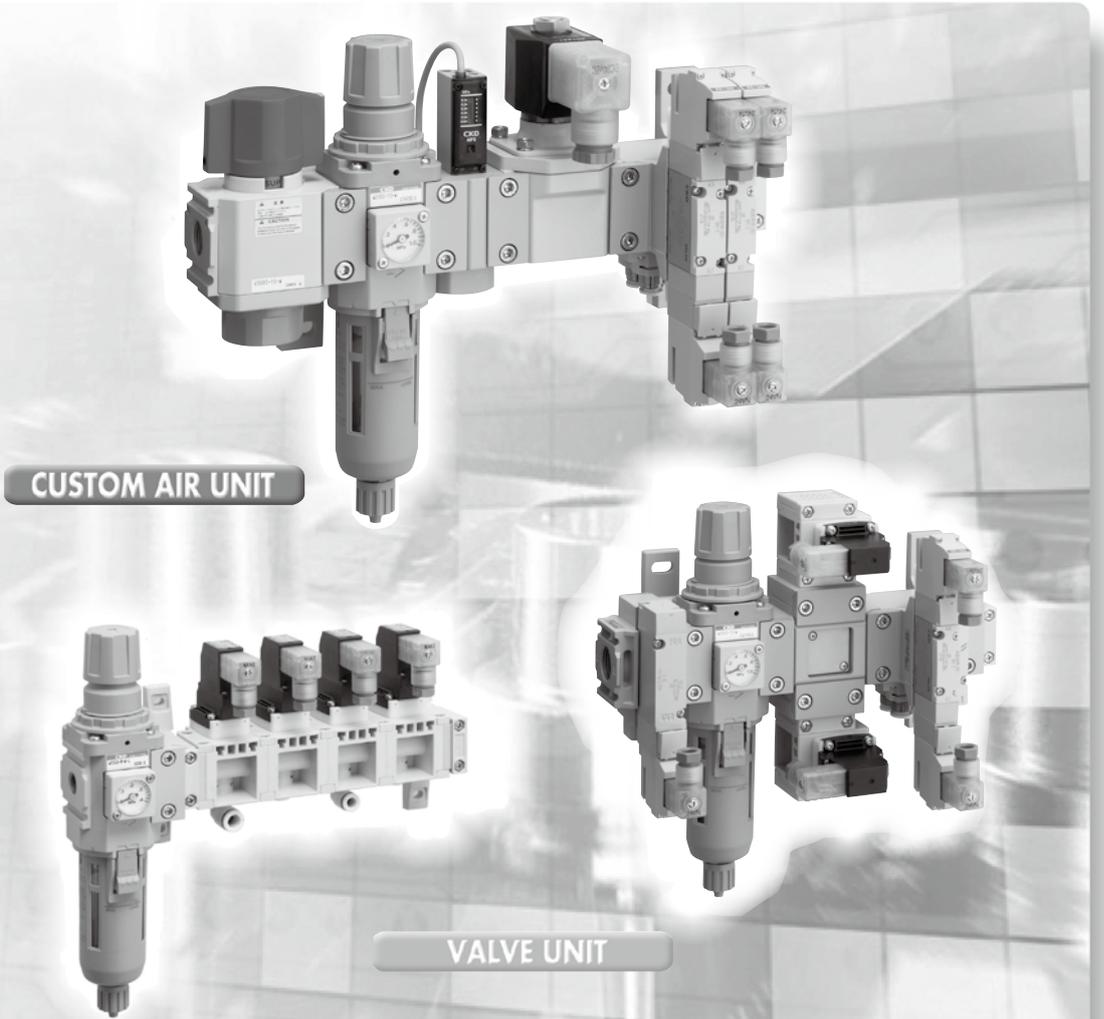

可连接1000系列和3000系列  
 4000系列和8000系列

PART

气源处理单元


# CXU Series

模块化连接过滤减压阀、阀等空压控制及执行部驱动时不可或缺的各种气动元件的气源处理单元CXU系列。  
大幅减少以往的设计、配管工时。

## 无需配管，安装简单。

### 省空间·免配管

消除了繁琐的配管设计、配管作业。订购一个单元即可完成全部作业。  
无需配管、无需软管，减少了设置空间。  
外观非常美观。  
取消了个别元件的安装位置，没有因配管紧固而导致的安装尺寸误差。

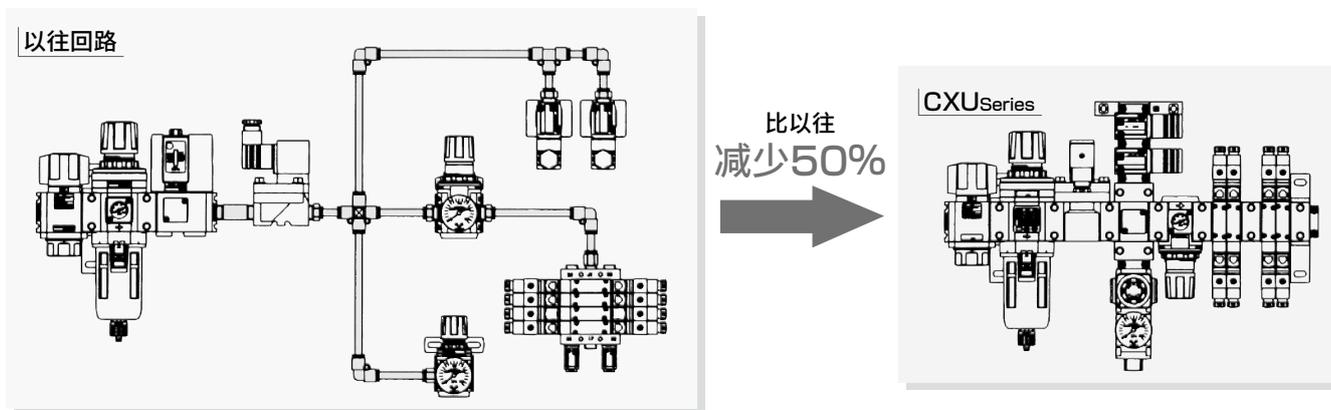


### 品质提高

无螺纹拧入部，无需担心外部泄漏。  
可防止配管施工时混入异物。

## 组合自由

### 垂直、水平任意


纵、横配管自由。也可直接连接电磁阀。  
布局简单，可降低配管设计的工时。  
(AIR UNIT 制品)

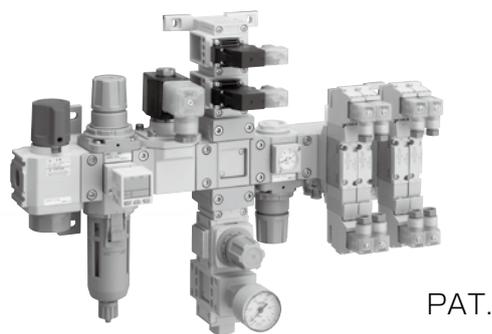


### 变更、增设自由

因采用模块化连接方式，可自由进行气动元件的变更、增设。  
可从元件的正面拆装。  
维护简便。

●主要用途示例

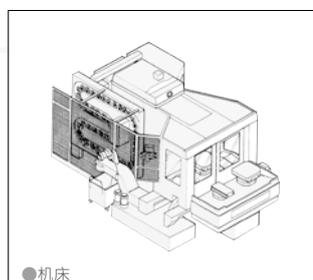

●机床

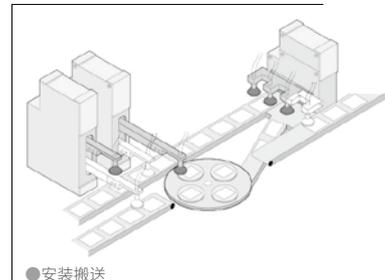

●安装搬送

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀·单向阀等
接头·气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位·密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器·控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末