

产品种类丰富，追求易用性！！

“传感器一体型、分离型的操作方法相互通用”——考虑到了客户的操作简便性。

“支持防滴结构IP65”——耐受恶劣环境，可靠性出色。


“全量程复合压力化”——从真空到正压皆可测量。

传感器一体型



· 丰富的气口形状


● Rc1/8 双向气口
(背面・向下)

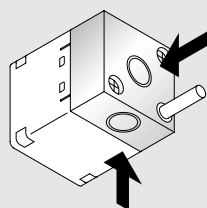

(气口形式)


(-6B)

● Rc1/8 直通气口
(横向)

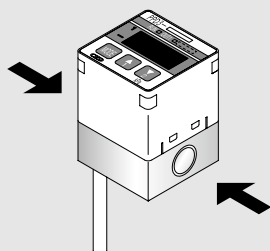


(-6T)

● $\phi 6$ 快插接头
(向下)

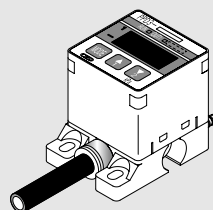

(-6HD)

● $\phi 6$ 快插接头通孔
(横向)

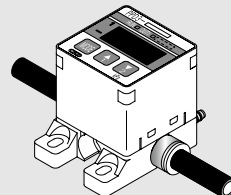

(-6HT)

传感器分离型



※PPD3-KHS-D安装状态

显示器与传感器
自由组合!!



只需插入端子台
即可连接!!

半导体传感器

不锈钢膜片传感器

● R1/8



(气口形式)

(-6)

● $\phi 6$ 快插接头



(-H6)

● $\phi 6$ 螺堵



(-H6-B)

● Rc1/8



(-6B)

● 根据用途区分使用

- 备有传感器一体型和传感器分离型
- 可随手调整确认压力(传感器一体型)
 - 可远程处理(传感器分离型)

● 不锈钢膜片传感器也支持普通空气

- 备有不锈钢膜片传感器和半导体传感器
- 可根据空气管线的性质区分使用
 - 传感器部均采用防滴结构IP65


● 追求易操作性的压力气口品种齐全

- 备有带快插接头的树脂气口(6HD、6HT、H6)。可实现轻量化・省空间化。
- 备有通孔型(6T、6HT、H6)。最适合吸附确认、到位确认。只需最小的配管空间。

● 功能齐全

利用峰值保持功能、开关波形显示、强制开关功能、压力读取功能等便捷功能，提高设置设定的效率。

● 峰值保持

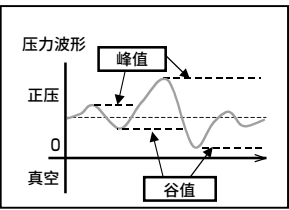


● 开关波形显示




● 安装部件选择项丰富！另售

任何场所皆可安装。


● L形安装

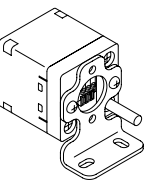

● 平行安装

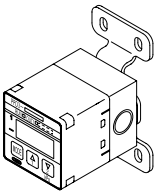

● 面板安装

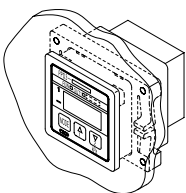

● 操作保护罩

保护显示面板，并防止误输入。

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末