


各机种对应表

适用缸径		双作用型
		MVC
φ6、φ10	P4	●
	P40	●

●：对象机种 ○：准对象机种 ▲：敬请咨询 ■：对象外

型号表示方法

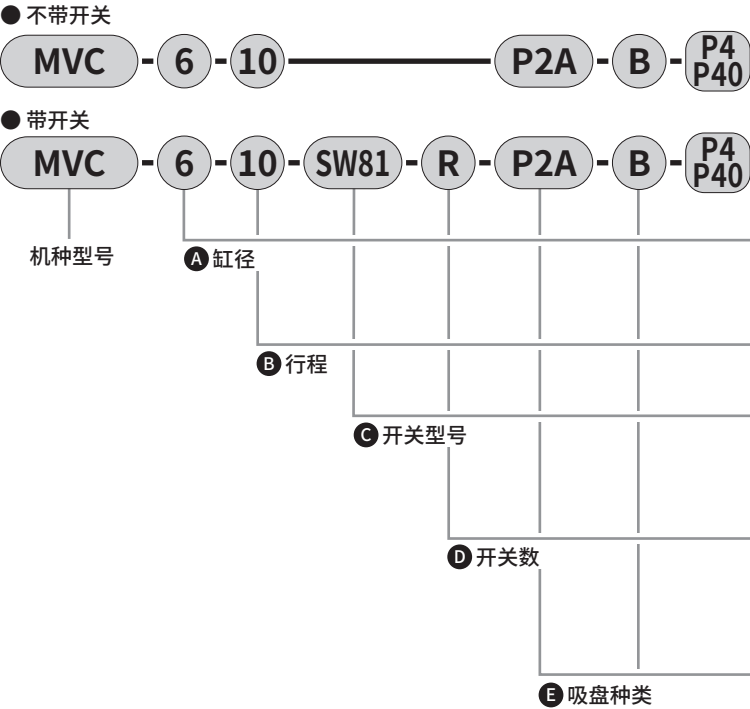

符 号		内 容	
A 缸 径 (mm)			
6		φ 6	
10		φ 10	
B 行 程 (mm)			
5,10,15,20,25,30			
C 开 关 型 号			
开关型号 请参阅卷头23~26的对应表。			
D 开 关 数			
R		前端带1个	
H		后端带1个	
D		带2个	
E 吸 盘 种 类			
无符号		无吸盘	
P2A		材质： 丁腈橡胶	
P3.5A			
P5A			
P6A			
P8A			
P10A		材质： 聚氨酯橡胶	
P2AU			
P3.5AU			
P5AU			
P6AU			
P8AU		材质： 硅橡胶	
P10AU			
P2AS			
P3.5AS			
P5AS			
P6AS		材质： 氟橡胶	
P8AS			
P10AS			
P2AF			
P3.5AF			
P5AF			
P6AF			
P8AF			
P10AF			
F 缓 冲 器			
无符号		无缓冲器	
B		带缓冲	

※吸盘种类也可对应上述以外的吸盘，请另行与本公司协商。

关联产品

调速阀						
型号	外观	配管口径 (Rc或R)		适用气管外径		记载 页码
		M3	M5	4 (φ4)	6 (φ6)	
SC3W-M3-※-P4		●		●		530
SC3W-M5-※-P4			●	●	●	

※中请填写适用气管外径的符号。