



空压·真空·辅助元件综合
样本编号：CB-0245C

带安全标志压力表

G40D Series

通过绿色与红色的彩色区域显示，便于目视管理。

● 配管口径：R 1/8

JIS 符号



规格

项目	G40D	
	P10	P04
使用流体	压缩空气	
满量程 MPa	1.0	0.4
安全标志设定范围 MPa	0.15~1.0	0.06~0.4
最大设定宽度 MPa	0.45	0.18
环境温度 °C	5~60	
流体温度 °C	5~60	
配管口径 MPa R	1/8	
精度 注1	满量程±3%	
重量 g	85	

注1：显示精度保障温度为20±15°C。

各机种对应表

G40D	
显示部φ42.5 带安全标志	
配管口径	R 1/8
P4	●

●：对象机种 ○：准对象机种
▲：请咨询本公司。 □：对象外

型号表示方法




A 型号

B 配管口径


C 压力显示

符号	内容
A 型号	
G40D	带安全标志压力表
B 配管口径	
6	R 1/8
C 压力显示	
P10	0~1.0MPa用
P04	0~0.4MPa用

外形尺寸及材质

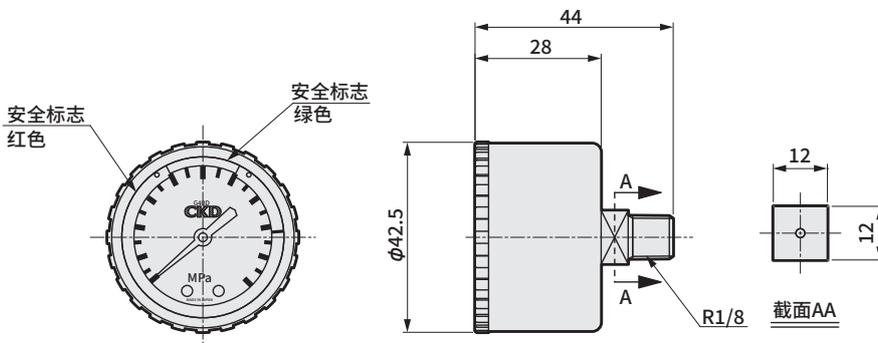

压力范围的调整方法

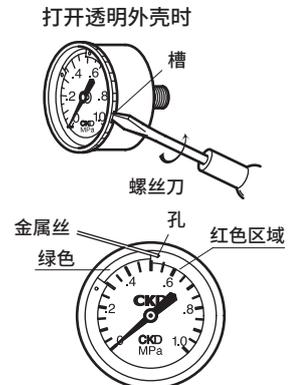

拆下透明外壳，将金属丝插入红色区域的孔中，以移动红色区域。
调整后，请务必在装入透明外壳后再加压。

产品名称	材质
弹簧管·连接部	不锈钢
外壳	钢板+涂装
镜片	聚酰胺树脂
标志部	PBT树脂