


MR10R Series

使用压力为0.2MPa、超小型、省空间。

追求高分析精度、在微量药剂的控制方面效果显著。

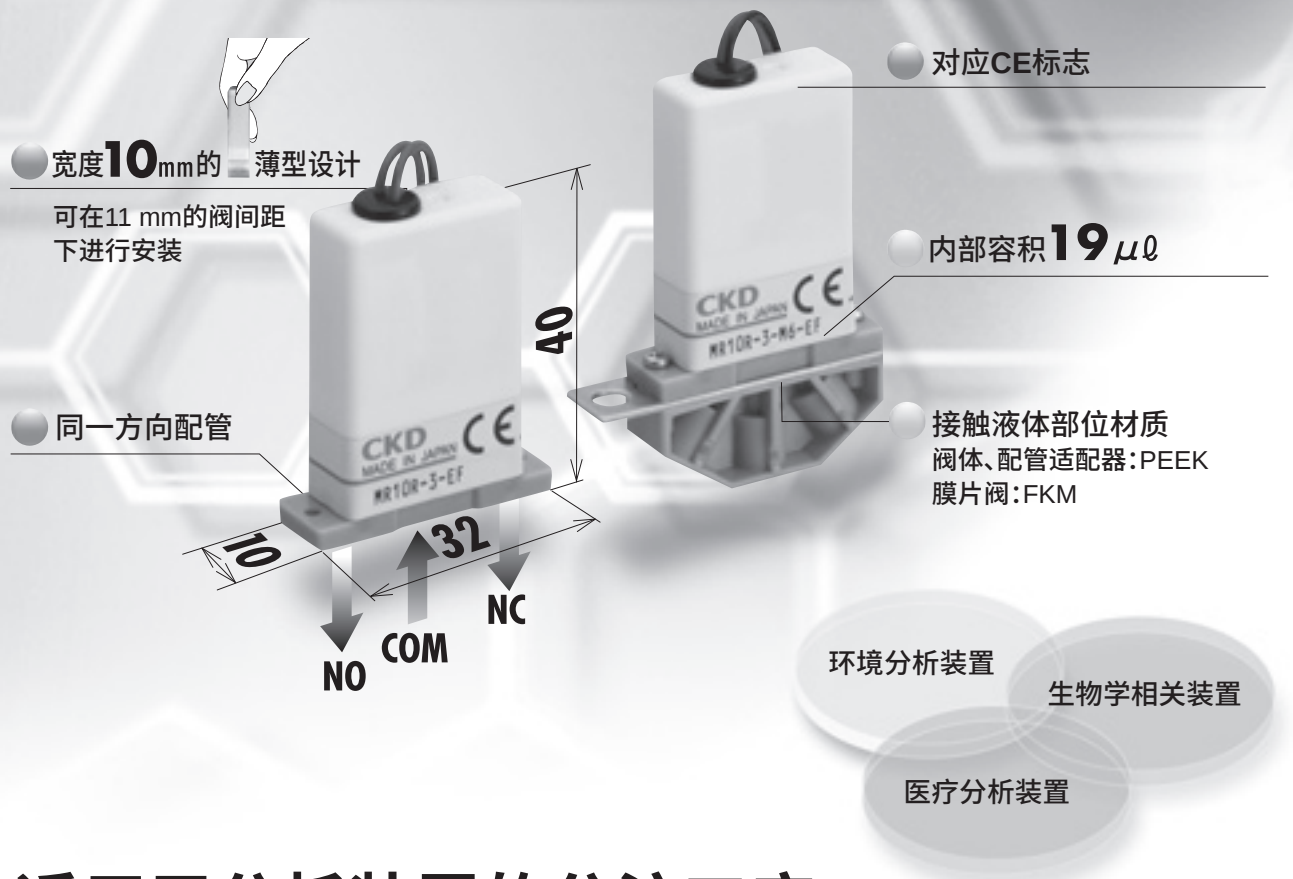

适用于分析装置的分注工序。

接触液体部位材质采用树脂材料・橡胶材料，

不含金属的无金属小型药剂用2・3通电磁阀MR10R系列。

综合性能极强的阀，具有薄型・省空间、易安装、结构稳定、可靠性、长寿命设计等优点。

● 寿命高达 1000 万次

基于本公司试验条件的测试结果。

● 内部容积 19 μl

电磁阀内部易于清洗。
可减少试剂等的浪费。

● 抑制发热的设计

将线圈的发热对分析精度的影响降到最低限度，还节省了电力。

● 2 种配管方式

可根据不同用途进行选择



● 执行器型



● 直接配管型

● 2通阀和3通阀形状相同