## 今后的 全新标准型号!

AMD Part3系列的设计理念——"标准化"进一步提升。 支持【流体压力:0.5MPa】【流体温度:120℃】。 崭新的AMD Part3R系列。

#### 化学液体用气控阀

AMDZ%3R AMD0%3R AMD3%3R AMD4%3R AMD5%3R

### RoHS



●执行元件选择项

# 带指示器 标准配备可轻松判断阀门 开闭情况的指示器。








对应各种接头




株式会社FLOWELL 制造的F-LOCK 60系列 Reborn!

### 扩大使用压力范围

比以往机种的 Part3 系列,扩大了使用压力范围。 控制压力通用,A、B 口的使用压力实现通用化。

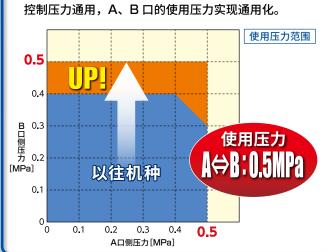

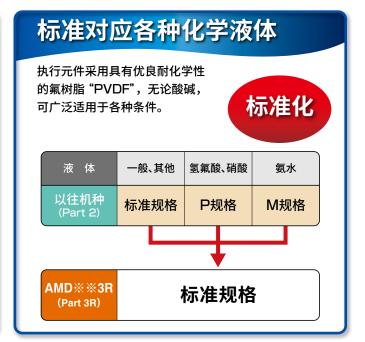

Reborn!


### 扩大标准品的使用流体温度范围

- ●控制压力通用化
- ●流体温度通用化

ис, но通用 0.35~0.5MPa

全部机种 120℃

**※AMDO、3、4、5 ※3R系列** 

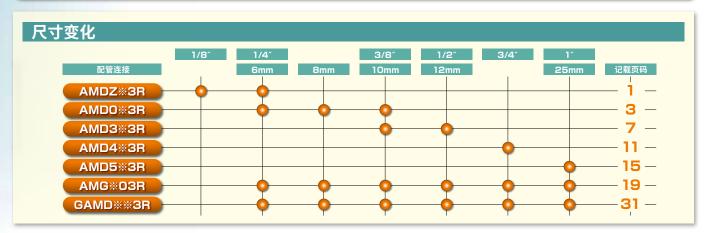

### ●安装方法





