

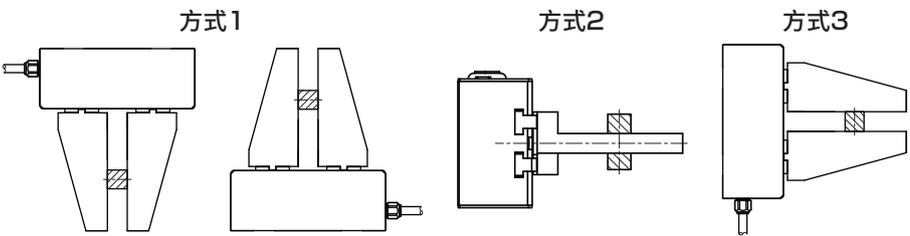
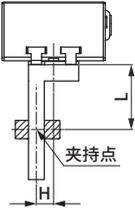
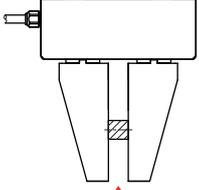
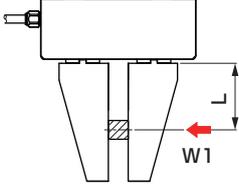
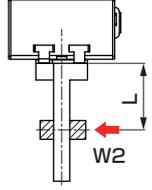
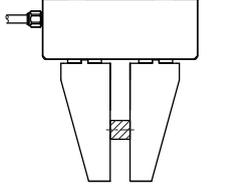
FFLD系列选型检查表 → CKD(经办人)

填写后请发送至就近的营业所。我们将回复选型结果。

客户：

贵公司名		部门	
姓名		邮箱	
TEL		FAX	

选型条件：

希望機種	FFLD-		
基本規格	最长行程(单侧)：	mm	
动作条件	移动行程(单侧)：	mm、移动时间：	s
	夹持力(单侧)：	N	
	开闭速度(单侧)：	mm/s、夹持速度：	mm/s
	重复精度：±	mm、重复定位精度：±	mm
负载条件	安装方式： 方式1/方式2/ 方式3/其他		
	工件重量： kg 工件材质： 小爪数量： 小爪长度： H： mm L： mm		
	施加在夹爪上的外力：无 / 有		
	 <p>垂直负载 W(N) (负载： N)</p>	 <p>弯曲力矩 (负载： N、 距离： mm)</p>	 <p>横向弯曲力矩 (负载： N、 距离： mm)</p>
			 <p>振动力矩 (负载： N、 距离： mm)</p>
使用环境	环境温度：	°C、环境湿度：	%
	环境：		
接口规格	IO-Link		
特别记载事项			