
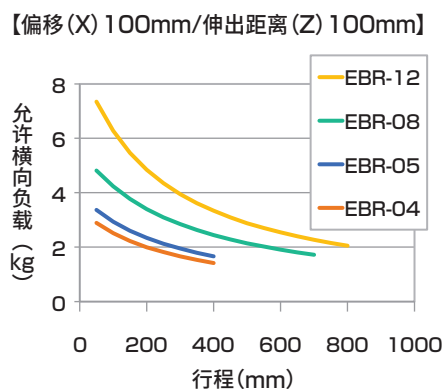
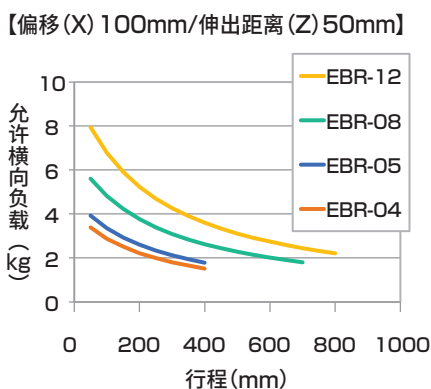
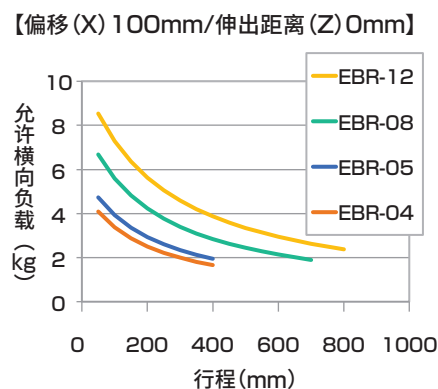
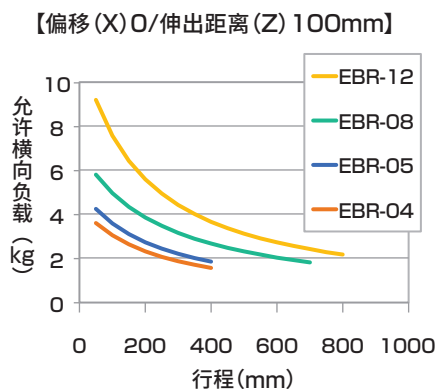
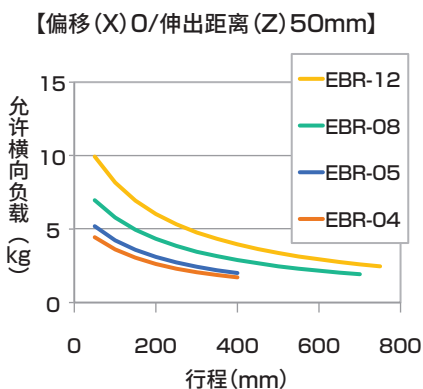
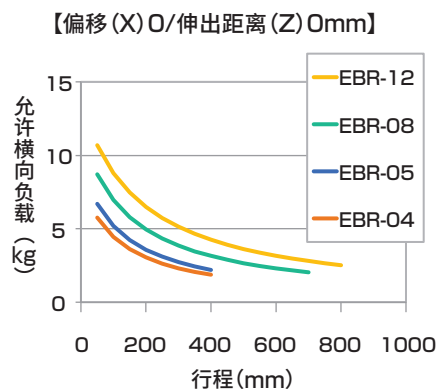
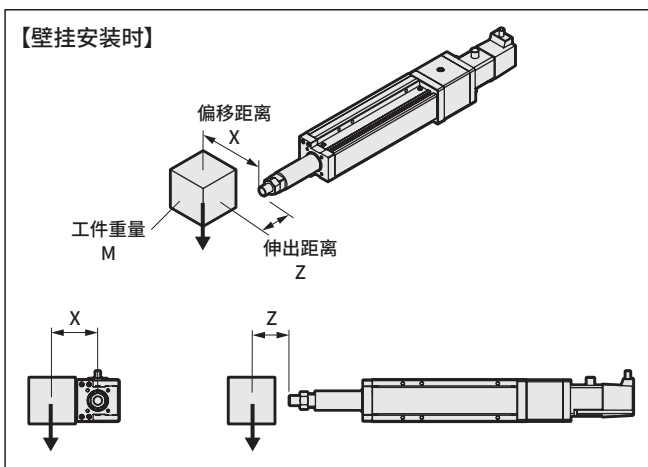


允许负载重量






【水平・壁挂安装时】

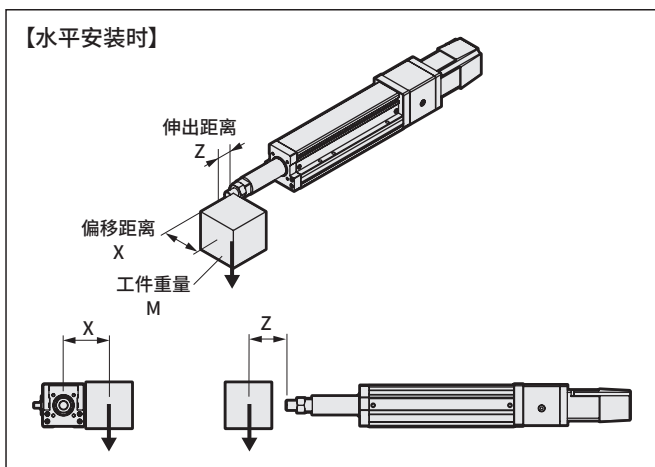

※ 执行器的移动寿命为5,000km时的值。(加减速速度0.5G、速度300mm/s)
 丝杠导程：2mm为移动寿命1,000km时的值。




允许负载重量

【垂直安装时】

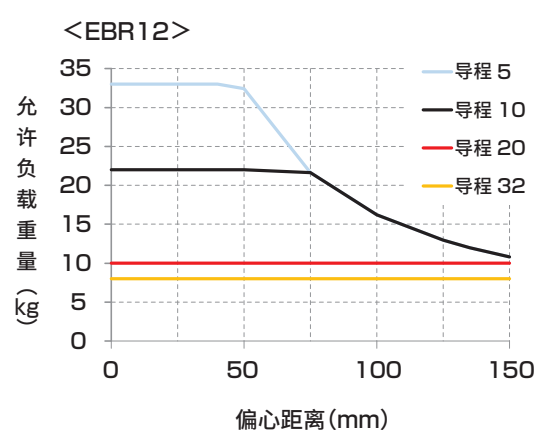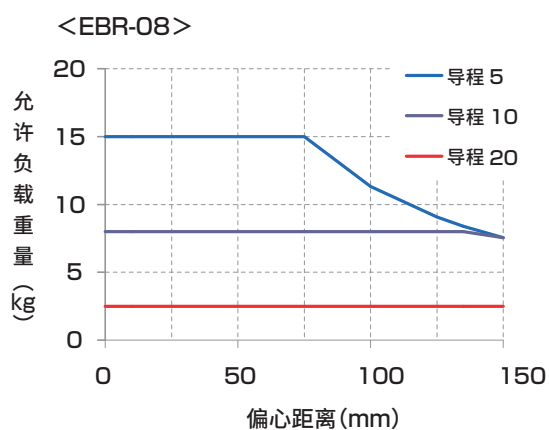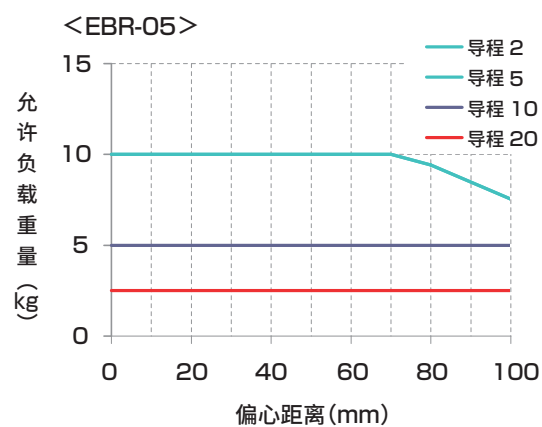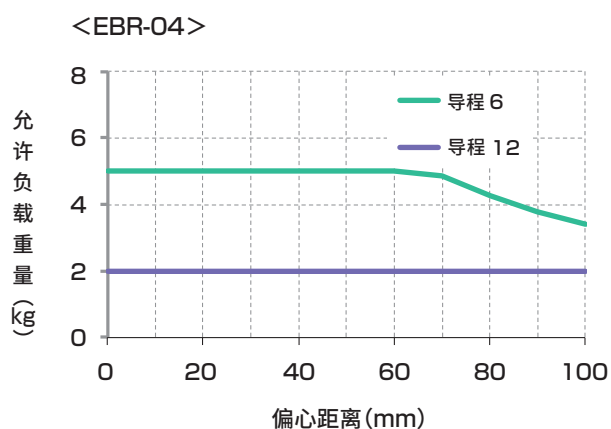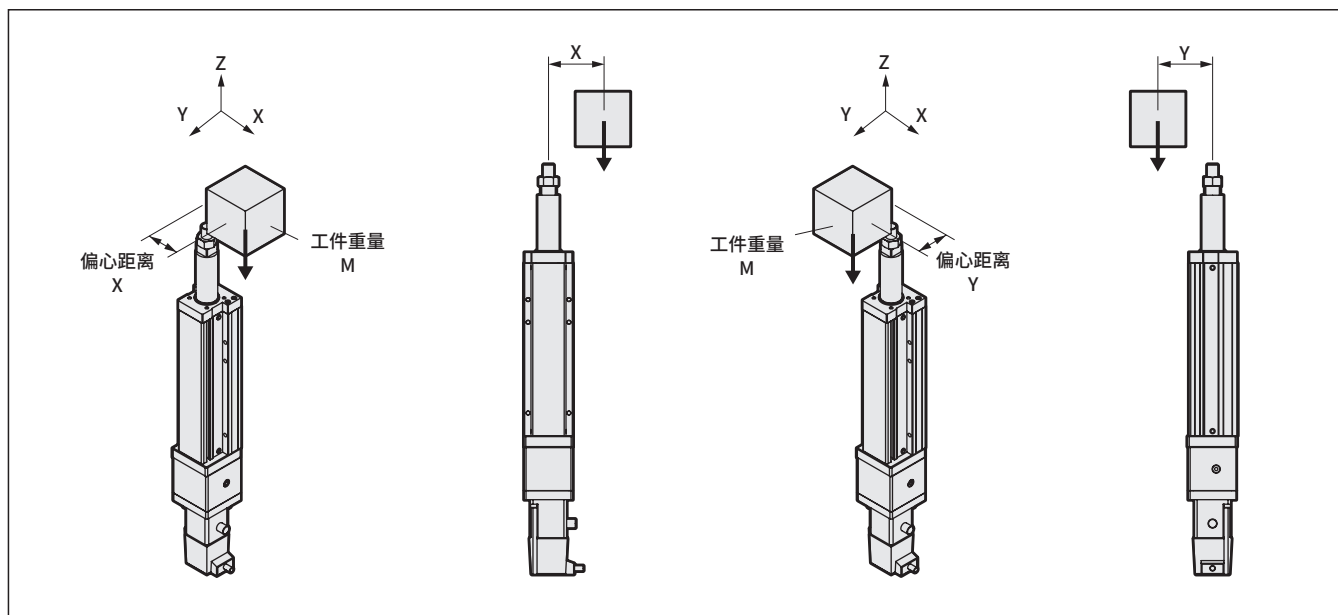

※ 执行器的移动寿命为5,000km时的值。(加减速速度0.5G、速度300mm/s)
 ※ 丝杠导程：2mm为移动寿命1,000km时的值。

活塞杆端跳动量 (EBR系列) ※参考值

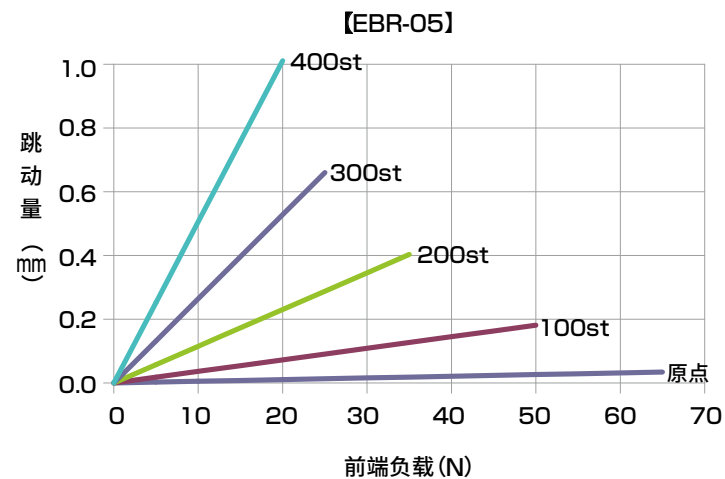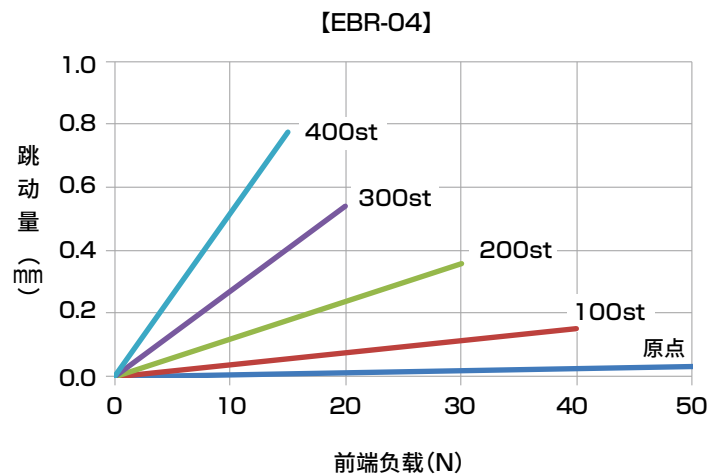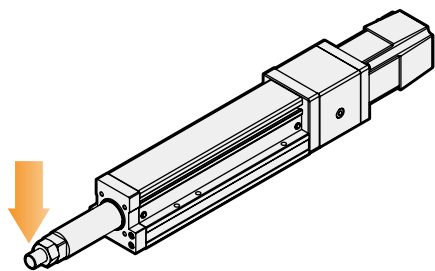

EBR	伺服马达对应
ETS	
ETSMultiAxis	
ECS	
ETV	
ECV	步进马达对应
EKS	
EBS	
EBR	
ETS	
ECS	

