


产品种类与选择项可否组合一览表

- ◎标记 : 选择项
- 标记 : 可以制作(接单生产品)
- △标记 : 可根据条件制作(请与本公司协商)
- ×标记 : 不可制作

分	类	分类	种类		配管螺纹		选择项	
			双作用基本型	带气缸开关	NPT	G	活塞杆前端指定	
		符号	无	无	N	G	N*	
种类	双作用基本型	无符号	◎	○	○	○	○	
	带气缸开关	无符号			○	○	○	
配管螺纹	NPT	N				×	○	
	G	G					○	
选择项	活塞杆前端指定	N*						
附件	气缸开关	另行记载	◎	◎	○	○	○	
	单耳环连接件	I	◎	◎	○	○	△	
	双耳环连接件	Y	◎	◎	○	○	△	

〈型号表示例〉

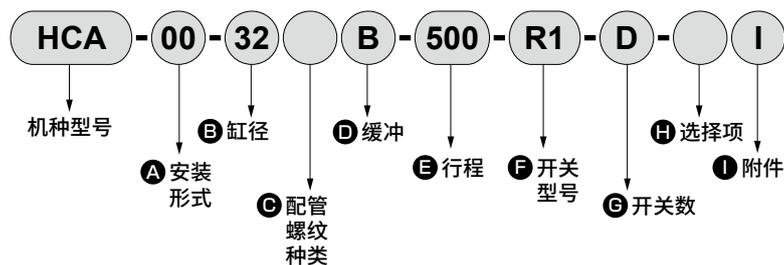

機種型号：高速型气缸

- 种类 : 双作用、基本型、带开关
- Ⓐ 安装形式 : 基本型
- Ⓑ 缸径 : φ32mm
- Ⓒ 配管螺纹种类 : Rc螺纹
- Ⓓ 缓冲 : 两侧带缓冲
- Ⓔ 行程 : 500mm
- Ⓕ 开关型号 : 无触点R1开关, 导线长度1m
- Ⓖ 开关数 : 带2个
- Ⓗ 选择项 : 无
- Ⓘ 附件 : 单耳环连接件