


选型条件 请选择满足以下允许值的规格

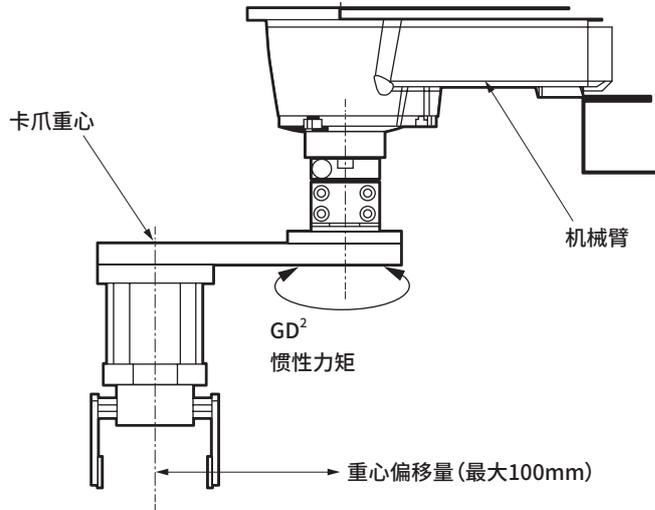


| | KHL-300 KHL-400 | KHL-500 KHL-600 KHL-700 | KHE-400 | |
|---------|--------------------|-------------------------------|-----------|----------|
| 负载重量 | kg | 最大5(额定2) | 最大10(额定2) | 最大5(额定1) |
| 负载的惯性力矩 | kg·m ² | 最大0.05 | 最大0.20 | 最大0.06 |
| 负载重心偏移量 | mm | 最大100 | 最大100 | 最大100 |

不能在超过允许值的条件下使用机器人
超出条件时请咨询本公司


惯性力矩公式

●A 旋转中心为自身轴时


1. 圆板(圆柱)

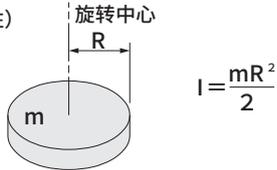


2. 中空圆板(中空圆柱)

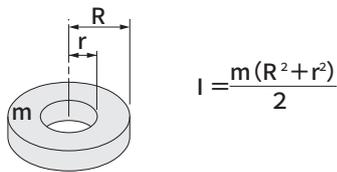

3. 长方体

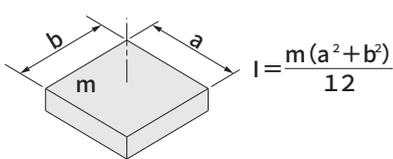


4. 圆柱

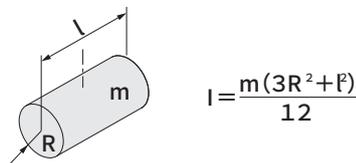


●B 旋转中心为非自身轴时(m: 物体的重量(kg))


1. 圆板(圆柱)

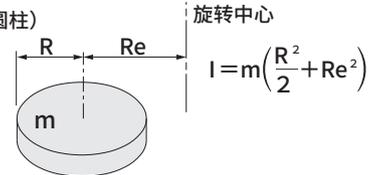

2. 中空圆板
(中空圆柱)

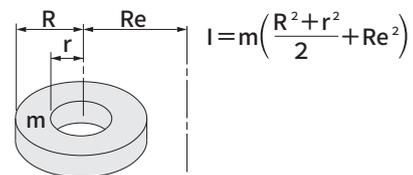

3. 长方体

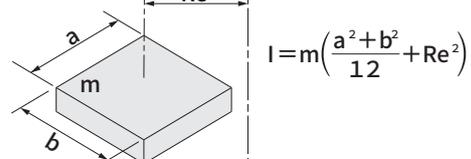

4. 圆柱

