

充实的5面安装。


可5面直接安装的小型・方形气缸、自由安装型气缸($\phi 6 \sim \phi 25$)

轻量・省空间

通过与安装模块一体化，实现了省空间、轻量化。

最多减轻
33%
(与以往产品相比)


最多省空间
23%
(与以往产品相比)

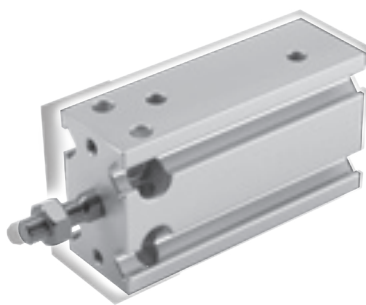

安装简便的简洁形状

通过与安装模块一体化，可直接从5面自由地进行安装(标准)。


直接
5面安装

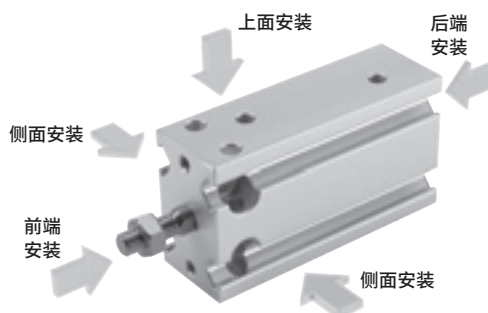

检测开关整洁

即使安装检测开关，也几乎不会伸出，因此不占空间。

简洁
平坦

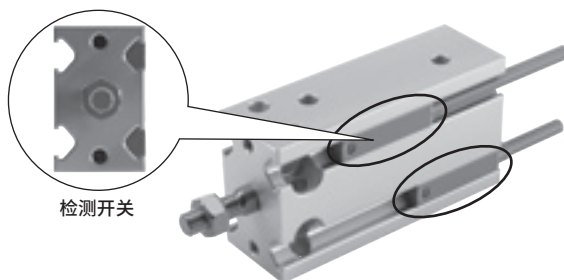

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸 开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电控R
调速阀
辅助阀
接头・ 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末