

气控阀 M4G 系列 集成规格书的制作方法

● 集成阀型号 (记载示例)

M4GA181R- -9-FP1


阀种类切换位置分类配管口径连数

底板配管型M4GB*11R 作为3
通阀的使用方法

请在栏末的“螺堵”栏中填写所需
堵头数量。

阀型号		安装位置																								使用数量
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4GB118R-M5		○	○	○	○																					4
4GB128R-M5						○	○																			
4GB158R-M5								○	○																	2
4G118R-□																										2
3GA118R-□																										
3GA118R-□																										
4G1R-MP □									○																	
																										1
安装 导轨	L2=□	附带 部件	盲堵				盲堵				螺堵				消音器				消音器							
	GWP4-B				GWP6-B				4G1R-M5P				SLW-6S				SLW-6A									
	快插接头拔管器 (标准附件) 无需附带√☑																									

参考回路图 上述集成阀构成 (底板配管) 时 (简略回路图)

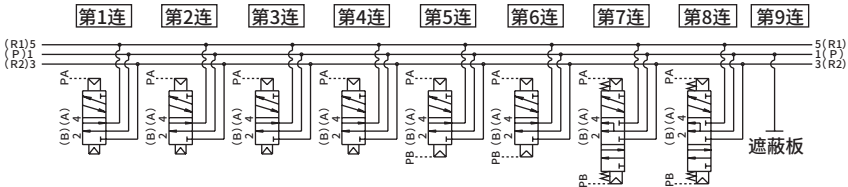

※将配管气口朝外, 按从左到右的顺序设定集成阀的连数。

制作集成规格书须知

- 各机种分别有各自的集成规格书, 请填写对应的规格书。
 - M4GA 1 第186页
 - M4GA 2 第187页
 - M4GA 3 第188页

注1: 请在确认消音器的安装尺寸的基础上进行选择。空压·真空·辅助元件综合 (样本编号: CB-024SC)
注2: DIN导轨安装型的M4GA2时, 请使用SLW-8S。在SLW-8A中会发生干涉。

M4G^A_B1-FP1集成规格书

● 经办人

● 数量

套

● 交货期

月

日

单据号

订单编号

发行日期

贵公司名

贵公司经办人

先生/小姐

订单号

● 集成阀型号

M

G^A_B1

1R-

-

-

-

FP1

阀种类

切换位置分类

配管口径

其他选择项

安装类型

连数

阀型号			阀安装位置																								使用数量	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
4G 1 8R-																												
4G 1 8R-																												
4G 1 8R-																												
4G 1 8R-																												
4G 1 8R-																												
3GA1 8R-																												
3GA1 8R-																												
遮蔽板																												
4G1R-MP-																												
供气隔板																												
4G1R-P-																												
进气截止阀隔板																												
4G1R-IS																												
排气隔板																												
4G1R-R-																												
安装 导轨	L ₂ = ※请填写12.5的整数倍 值。	附带 部件	盲堵				盲堵				螺堵				消音器				消音器									
			GWP4-B				GWP6-B				4G1R-M5P				SLW-6S				SLW-6A									
			快插接头拔管器(标准附件) ☐ 不要(勾选)																									

CKD

M4G^A_B3-FP1集成规格书

● 经办人

● 数量

套

● 交货期

月

日

发行日期

贵公司名

贵公司经办人

先生/小姐

单据号

订单编号

订单号

● 集成阀型号

M

G^A_B3

1R-

-

-

-

FP1

阀种类

切换位置分类

配管口径

其他选择项

安装类型

连数

阀型号		阀安装位置																								使用数量
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4G	3	8R																								
4G	3	8R																								
4G	3	8R																								
4G	3	8R																								
4G	3	8R																								
3GA3		8R																								
3GA3		8R																								
遮蔽板																										
4G3R-MP-																										
供气隔板																										
4G3R-P-																										
进气截止阀隔板																										
4G3R-IS																										
排气隔板																										
4G3R-R-																										
安装 导轨	L ₂ = ※请填写12.5的整数倍 值。	附带 部件	盲堵										螺堵					消音器								
			GWP6-B			GWP8-B			GWP10-B			4G3R-08P			SLW-10A			SLW-10L								