

环保、

SCP※3

CMK2

CMA2

SCM

SCG

SCA2

SCS2

CKV2

CAV2・

COVPIN2

SSD2

SSG

SSD

CAT

MDC2

MVC

SMG

MSD・

MSDG

FC※

STK

SRL3

SRG3

SRM3

SRT3

MRL2

MRG2

SM-25

缓冲器

FJ

FK

调速阀

卷末

排除有害物质，
重视环保与污染预防。
使用更便捷且性能提升的新型气缸
SCG系列 ($\phi 32 \sim \phi 100$)

气口与针阀在同一面

进气口/排气口与缓冲针阀设置在
同一面。气缸安装与调整等更简便。



强力刮板型 (G)、耐切削油型 (G2、G3)、
防焊渣附着型 (G4) 均为相同尺寸

强力刮板型、耐切削油型和防焊渣附着型的外形尺寸与
标准型尺寸相同，更易安装。

符合 **RoHS** 指令


Tierod Cylinder

SCG Series

新型气缸。

配备小型开关

配备比以往型号更小的T形开关。
消除了安装时的开关突出问题，
节省了空间。

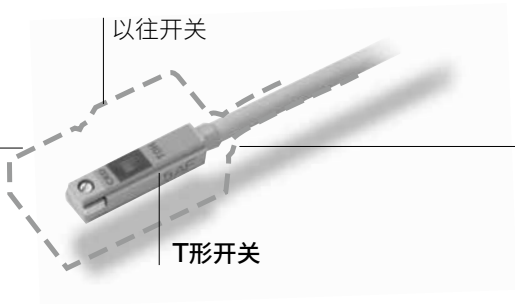

标配磁环

所有产品均可追加安装开关。

省空间

气缸全长比以往缩短最多40mm，减小了安装空间。

统一为白色系

将产品表面的颜色统一为易与各种设备匹配的白色系。

SCG系列产品体系

机种种类			缸径						行程 (mm)
			φ32	φ40	φ50	φ63	φ80	φ100	25~500
标准型	SCG		●	●	●	●	●	●	●
防坠落型	SCG-Q		●	●	●	●	●	●	●
低速型	SCG-O		●	●	●	●	●	●	●
低摩擦型	SCG-U		●	●	●	●	●	●	●
双活塞杆型	SCG-D		●	●	●	●	●	●	●
防回转型	SCG-M		●	●	●	●	●	●	●
强力刮板型	SCG-G		●	●	●	●	●	●	●
耐切削油型	SCG-G2,G3		●	●	●	●	●	●	●
防焊渣附着型	SCG-G4		●	●	●	●	●	●	●

SCP※3

CMK2

CMA2

SCM

SCG

SCA2

SCS2

CKV2

CAV2・
COV/PIN2

SSD2

SSG

SSD

CAT

MDC2

MVC

SMG

MSD・
MSDG

FC※

STK

SRL3

SRG3

SRM3

SRT3

MRL2

MRG2

SM-25

缓冲器

FJ

FK

调速阀

卷末