

更紧凑、更省空间。

SCP#3

CMK2

CMA2

SCM

SCG

SCA2

SCS2

CKV2

CAV2·

COVPIN2

SSD2

SSG

SSD

CAT

MDC2

MVC

SMG

MSD·

MSDG

FC※

STK

SRL3

SRG3

SRM3

SRT3

MRL2

MRG2

SM-25

缓冲器

FJ

FK

调速阀

卷末

缩短了气缸轴向的全长。
前所未有的更紧凑、更省空间的小型带真空吸盘气缸·MVC系列。
最适合于电子部件、精密部件等的吸附·搬送工序。

高精度防回转机构

装备有防回转用导杆。
优异的防回转精度，可防止活塞杆(吸附物体时)旋转。

省空间设计

由于导杆上设有工件吸附部与真空通路，因此
最大限度缩短了气缸全长，
节省了空间。

可直接从两面安装

采用方形主体，
可直接从2个方向安装。

吸盘备有多种选择


只需使用1把扳手即可简单地安装到杆端上。
此外，套筒式吸盘的外径处在 $\phi 2 \sim \phi 10$ 的宽广范围内，
根据用途备有共24种类型(选择项)。

可安装超小型开关

可将F形开关集中收纳在主体槽部中。

带缓冲功能

即使伸出时，工件撞到吸附部，缓冲功能也会动作，
从而保护工件与气缸。

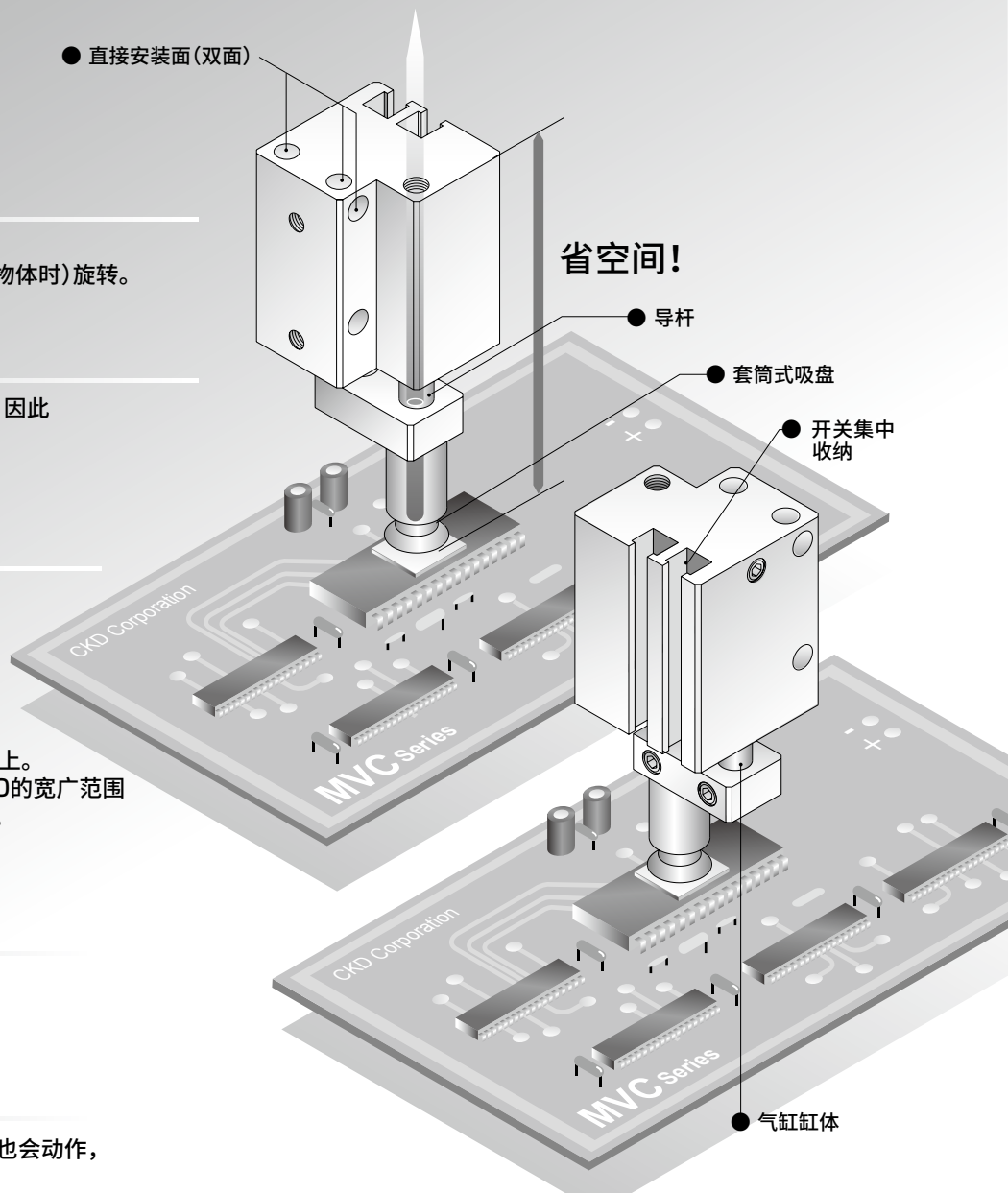

$\phi 6 \cdot \phi 10$ ，实现了超紧凑性！
最适合于精密部件等的吸附·搬送
工序！

