


继承JSC3优异的DNA。

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・
卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度
控制器
卷末

将在高停止精度、强力夹持力、出色的可靠性方面广受好评的
JSC3系列的制动机构直接装备在新型普通型气缸SCG系列中。
新时代的带制动器拉杆型气缸JSG气缸。(φ40~φ100)

可靠而又有实绩的 制动机构

制动部采用与颇受好评的
JSC3系列相同的机构。
具有可靠的耐久性。

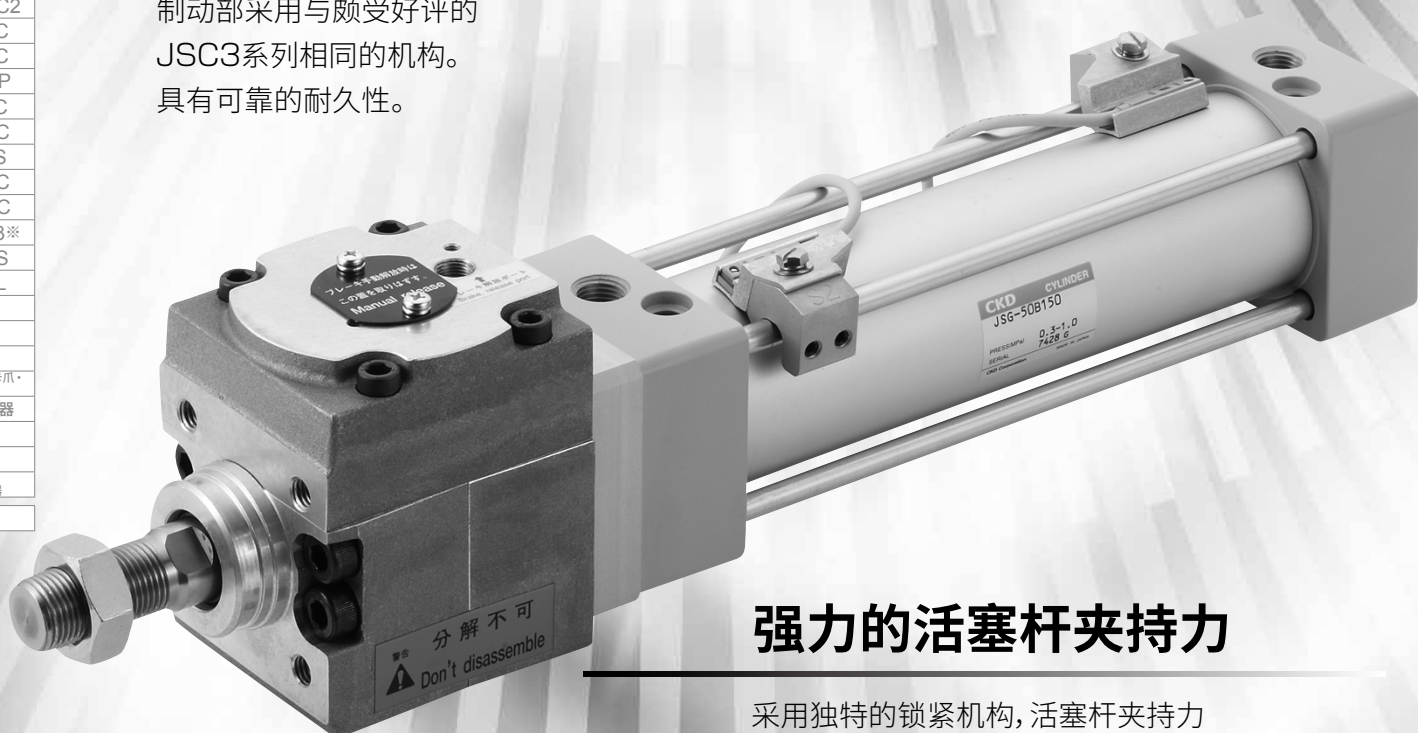

强力的活塞杆夹持力


采用独特的锁紧机构, 活塞杆夹持力
与推力(使用压力0.4MPa时)的2倍相当。

更紧凑易用!

JSG Series

带制动拉杆型气缸

● 紧凑而又可靠的 制动部

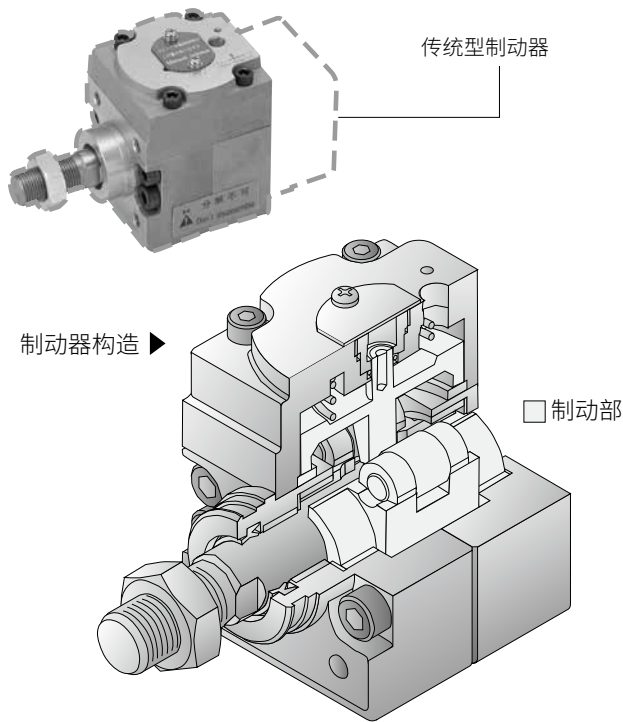


● 轻量化

与以往气缸相比,实现了平均17%的轻量化。

● 配备小型开关

配备比以往型号更小的T形开关。
消除了安装时的开关突出问题,
节省了空间。

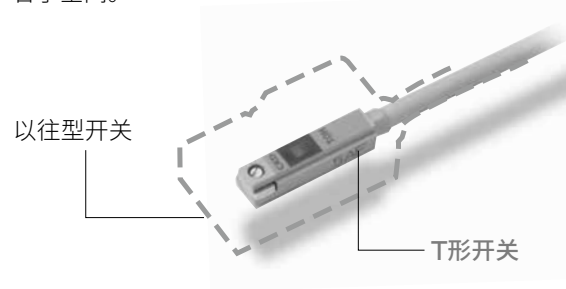

● 标配磁铁

所有产品均可追加安装开关。

● 省空间

气缸全长比以往的JSC3短,
减小了安装空间。

● 统一为白色系

将产品表面的颜色统一为
易与各装置匹配的白色系。

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS-STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

■ JSG系列产品体系

机种种类		缸径					行程(mm)
		φ40	φ50	φ63	φ80	φ100	25~500
标准型	JSG	●	●	●	●	●	●
带制动解除阀	JSG-V	●	●	●	●	●	●