


独創的なシール構造により 業界最少の空気漏れを実現

スティックスリップのない滑らかな動き

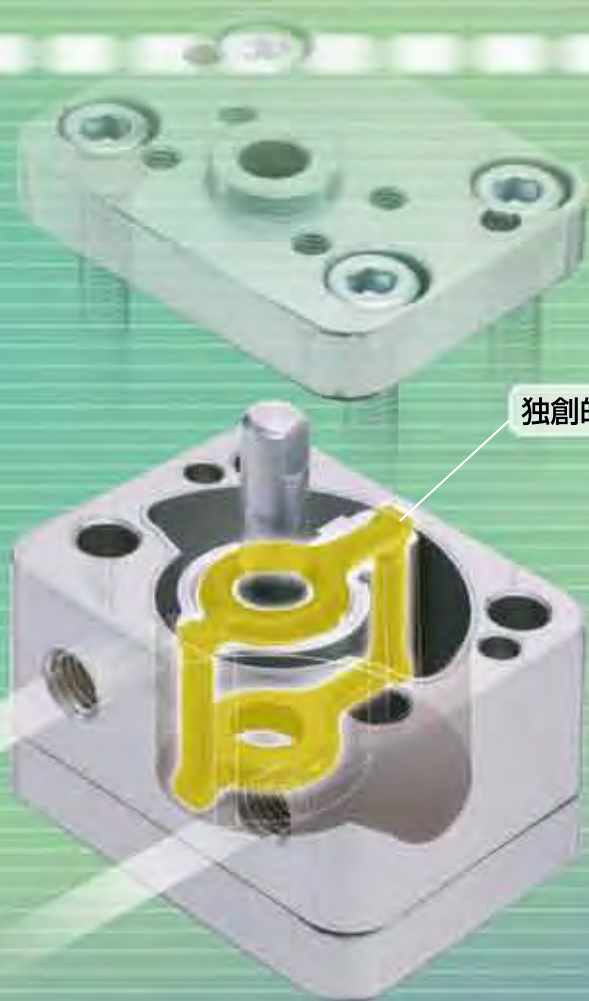

独創的シール構造



SFR series
軸タイプ



SFRT series
テーブルタイプ

スーパーファンロータリ

SFR SFRT series

軸タイプ

テーブルタイプ

省エネルギーの実現 (Eco)

- シール構造を一体化することにより、空気漏れが少なくエネルギーロスが激減。
- ベーン形ロータリアクチュエータで空気漏れ量が 1/10 以下。


低速作動が可能

- 従来比 1/3 の速度でも、滑らかに作動（低速度域 1.5 秒 /90° ）

小型、軽量、しかも高トルクを実現


コンパクトボディに従来比約 1.5 倍の高トルク！
(SFR-□-90)

< 当社従来品出力トルク比較 >

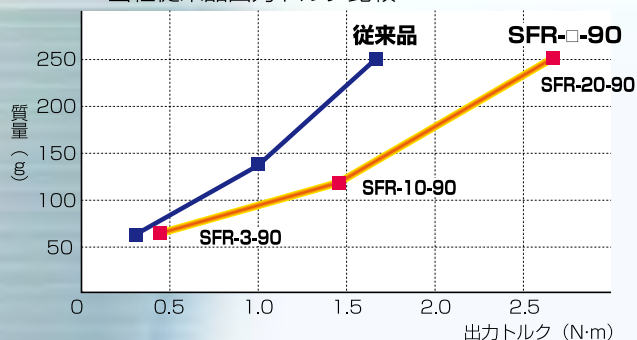


取付場所を選ばない多面取付タイプ


上面・側面・下面！どこにでも配置しやすい！
(SFRT)

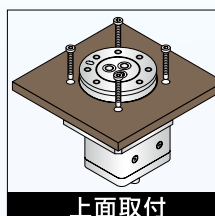

上面取付

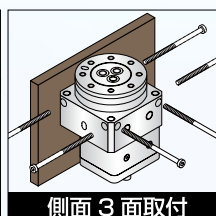


側面 3 面取付

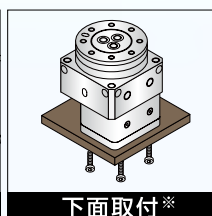


下面取付※

※スイッチ付きの場合は出来ません。

用途例

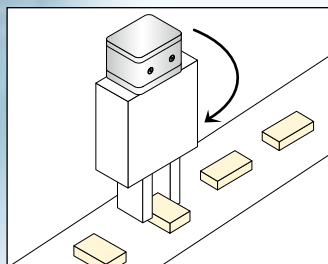

軸タイプ

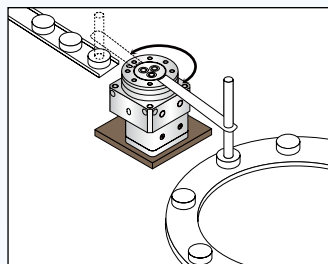

テーブルタイプ

RoHS

RoHS指令に対応
鉛や六価クロムなど、地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除しました。