

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末


M4F0～3集成规格书

● 经办人 ● 数量 套 ● 交货期 月 日

订单传票号	订单编号
-------	------

排气安装方式・带部件(CL、CU、IL、IU)

在该集成规格书中进行了配管口混合、排气方式混合等指示时，将由本公司组装后交货。
通过本规格书调配时，集成阀型号等请另行咨询。

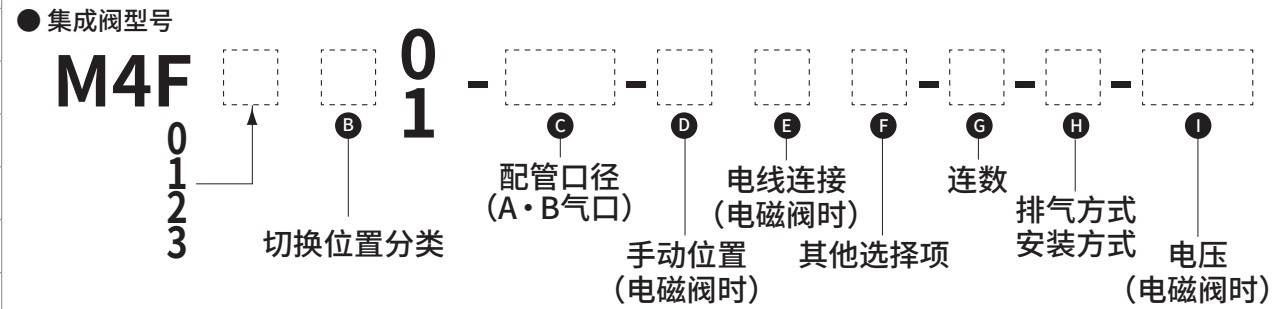

电磁阀			安装位置										小计	合计
	机种	口径	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2位 单电控	4F													
2位 双电控	4F													
3位 中封	4F													
3位A・B・R 连接	4F													
3位P・A・B 连接	4F													
遮蔽板														

位置・线圈数和气缸气口尺寸(下列气缸气口以外不可制作)

位置・线圈数						系列型号	集成阀 型 号	连数	气缸 气口 C
2 位 ・ 单 电 控	2 位 ・ 双 电 控	3 位 ・ 中 封	3 位 ・ A ・ B ・ R 连 接	3 位 ・ P ・ A ・ B 连 接					
●	●					M4F0	AM4F01 ⁰ M4F02 ¹	2～10	M5 Rp1/8
						M4F1	M4F11 ¹ 12 ² 13 ³ 14 ⁴		Rp1/8 Rp1/4
						M4F2	M4F21 ¹ 22 ² 23 ³ 24 ⁴		Rp1/4
						M4F3	M4F31 ¹ 32 ² 33 ³ 34 ⁴ 35 ⁵		Rp1/4 Rp3/8

・注：系列4F0、1、2、3的混合无法制作。

发行 年 月 日

贵公司名

经办人 先生/小姐

订单号

M4F2・3 集成规格书

发行 年 月 日

贵公司名

经办人 先生/小姐

订单号

● 经办人

● 数量

套

● 交货期

月

日


订单传票号

订单编号

排气安装方式・无部件(C、I)

在该集成规格书中进行了配管口混合、隔断板、排气方式混合、单独进气等指示时，将由本公司组装后交货。
通过本规格书调配时，集成阀型号等请另行咨询。

● 集成阀型号

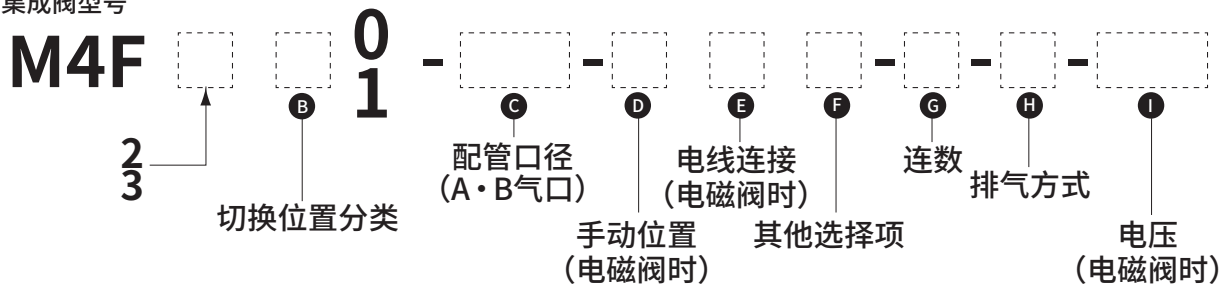

电磁阀			安装位置										小计	合计
	机种	口径	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2位 单电控	4F													
2位 双电控	4F													
3位 中封	4F													
3位A・B・R 连接	4F													
3位P・A・B 连接	4F													
遮蔽板														

位置・线圈数和气缸气口尺寸(下列气缸气口以外不可制作)

位置・线圈数					系列型号	集成阀 型 号	连数	气缸 气口 C
2 位 ・ 单 电 控	2 位 ・ 双 电 控	3 位 中 封	3 A ・ B ・ R 连 接	3 P ・ A ・ B 连 接				
●					M4F2	M4F21 ⁰ ₁	2~10	Rp1/4
	●					22 ⁰ ₁		
		●				23 ⁰ ₁		
			●			24 ⁰ ₁		
●					M4F3	M4F31 ⁰ ₁	2~10	Rp1/4 Rp3/8
	●					32 ⁰ ₁		
		●				33 ⁰ ₁		
			●			34 ⁰ ₁		
				●		35 ⁰ ₁		

・注：系列4F2、3的混合无法制作。

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

4GA/B
(气控阀)4GB
带传感器

4GD/E

M4GD/E

MN4GD/E

4GA4/B4

MN3E

MN4E

W4GA/B2

W4GB4

MN3S0

MN4S0

4SA/B0

4KA/B

4KA/B
(气控阀)

4F

4F
(气控阀)

PV5G

GMF

PV5

GMF

PV5S-0

3Q

MV3QR

3MA/B0

3PA/B

P・M・B

NP・NAP

NVP

4G※0EJ

4F※0EX

4F※0E

HNV

HSV

2QV

3QV

SKH

消音器

全气动系统
(全空压)全气动系统
(V)

卷末

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

M4F4・5 集成规格书

发行 年 月 日

贵公司名


经办人 先生/小姐

订单号

● 经办人 ● 数量 套 ● 交货期 月 日

订单传票号 订单编号

在该集成规格书中进行了4F4・5电磁阀组合、配管口变更、隔断板、单独排气等指示时，将由本公司组装后交货。
通过本规格书调配时，集成阀型号等请另行咨询。

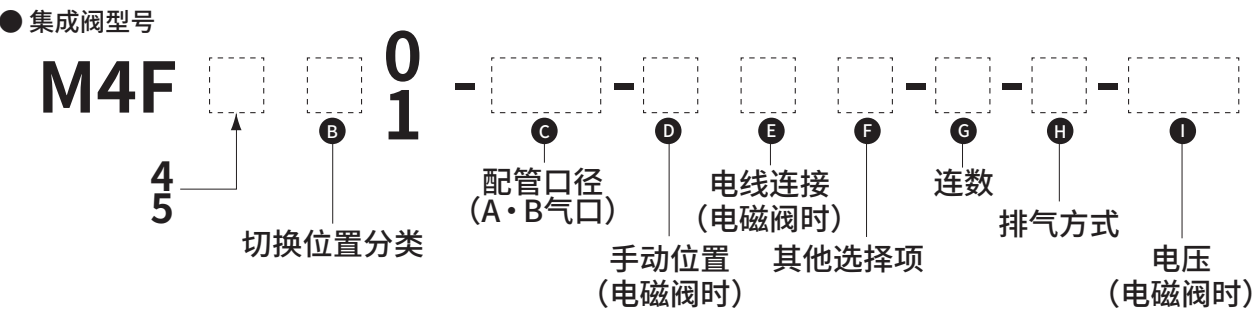

电磁阀			安装位置										小计	合计
	机种	口径	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2位 单电控	4F4													
	4F5													
2位 双电控	4F4													
	4F5													
3位 中封	4F4													
	4F5													
3位A・B・R 连接	4F4													
	4F5													
3位P・A・B 连接	4F4													
	4F5													
遮蔽板														

M4F6・7 集成规格书

发行 年 月 日

贵公司名


经办人 先生/小姐

订单号

● 经办人 ● 数量 套 ● 交货期 月 日

订单传票号 订单编号

在该集成规格书中进行了配管口变更、隔断板、单独排气等指示时，将由本公司组装后交货。
通过本规格书调配时，集成阀型号等请另行咨询。

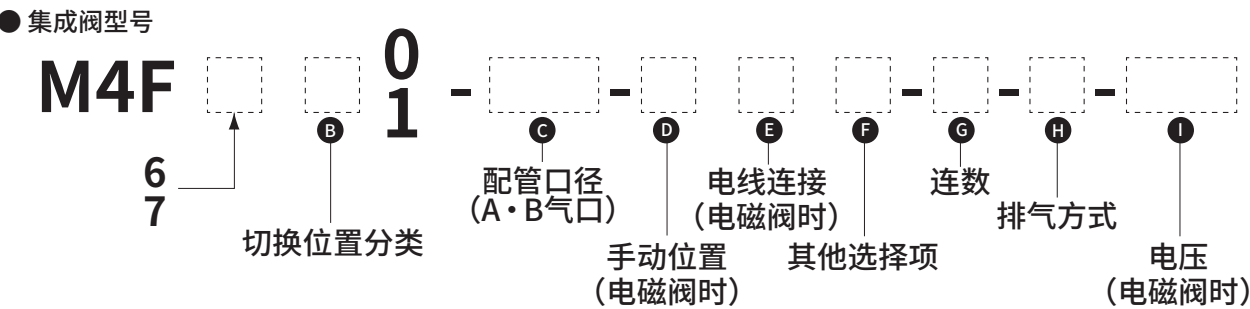

电磁阀			安装位置										小计	合计
	机种	口径	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2位 单电控	4F6													
	4F7													
2位 双电控	4F6													
	4F7													
3位 中封	4F6													
	4F7													
3位A・B・R 连接	4F6													
	4F7													
3位P・A・B 连接	4F6													
	4F7													
遮蔽板														

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末