

助您实现吹气节能

RoHS

流量

450 L/min 以上

($\phi 6$ 接头 1次侧压力:0.5MPa 2次侧压力:大气开放时的估算值*)

功耗

0.6W

禁油型
最适用于禁油环境



铝阀体

集成型
实现丰富的配管布局


压缩空气用先导式2通电磁阀

EXA Series

实现大流量·低功耗

执行器部位采用了低功耗(0.6W)3通阀的先导方式，同时实现了大流量和低功耗。(实现PC直接驱动)

二次侧大气压开放时的流量

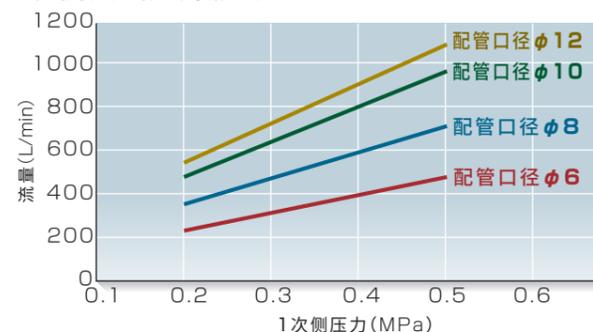

元件配管口径的缩小有助于节能。

标配快插接头

采用带快插接头的阀体，有助于减少工时。
也备有螺纹旋入式接头(铝本体)。

适用连接

- 快插接头：
 $\phi 6$ 、 $\phi 8$ 、 $\phi 10$ 、 $\phi 12$
- 螺纹旋入式接头：
 $Rc 1/4$ 、 $Rc 3/8$

小型·轻量

采用独创的先导方式，大幅缩小执行器部位。
阀体部分使用树脂材质，实现了轻量化。

※流量因用户的配管·压力条件而异。
请务必参阅第12页~18页，确认与实际装置适配后再使用。

选择项·产品种类丰富

Option

- 1 备有带M12接插件电缆
DIN端子箱(仅限DC24V)
- 2 对应禁油规格(无润滑脂)
- 3 铝阀体型
($Rc 1/4$ 、 $Rc 3/8$)



※关于禁油规格，请参阅第17页。

Variation

- 1 备有集成阀
采用树脂阀体的轻量紧凑的集成阀、IN气口可更改。

