

业界创新!

推出带锁定状态指示器阀!

可视性佳。

标准配备
LED
指示灯

通电时LED亮灯，
可目视确认。



内部容积
 $50\mu\text{l}$



业界创新

配备可直接观察阀
的开闭状态的机械
式指示器!




无金属小型2·3通电磁阀

MR16系列

省空间

宽度16mm、阀间距18mm

执行器型可在17mm的阀间距下进行安装。

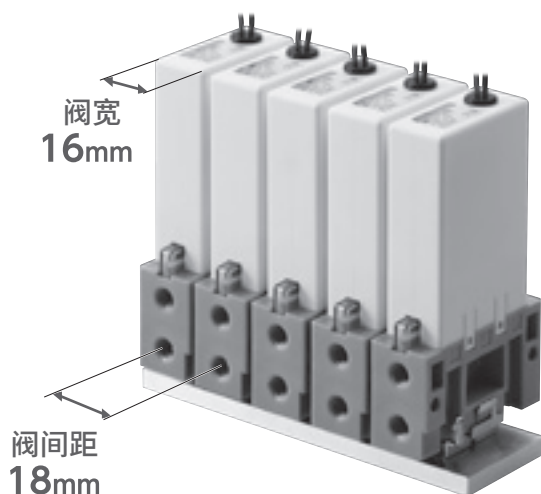

[单位：mm]


阀体类型	产品宽度	阀间距
执行器型	16	17
直接配管型	16.4	17*
直接配管型（带安装板）	16.5	18

※连接直接配管型阀时，为16.4mm。

可选的阀体类型

提供执行器型和直接配管型

可根据安装方式选择阀体类型。

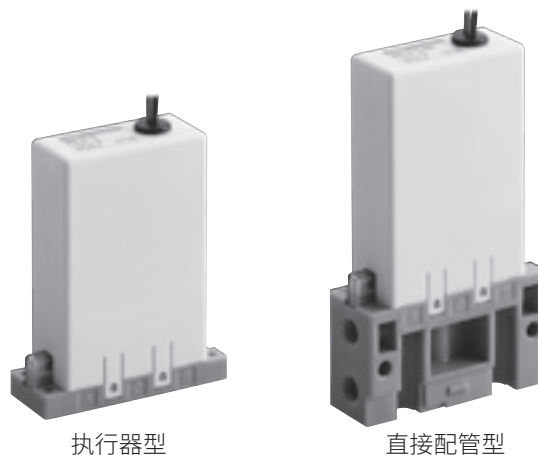

压力范围大

最大可达 0.3MPa、在负压状态下也可使用

内部容积控制在 $50\mu\text{l}$ 、实现高压力。
支持注射器和切换废液时的负压。

使用压力 (MPa) **-0.08~0.3**

高耐腐蚀无金属结构

阀体采用PEEK树脂

接触液体部位采用高耐腐蚀性树脂和橡胶材料，
适用于各种流体。

阀体材质	PEEK
密封件材质	FKM、EPDM

维护简便

采用快速安装结构

产品的安装、拆卸操作简单。
配管后也可安装。

标准配备省电基板

抑制线圈发热，防止热量传导至流体。
降低了保持功耗。

