

外形纤薄、省空间、 维护简单 适用于医疗装置。

可在连接配管的情况下安装

快速安装

维护简单

采用快速安装结构
产品的安装、拆卸操作简单。
配管后也可安装。

已申请专利

压力范围大

在负压状态下也可使用
支持注射器和切换废液时的负压。

使用压力 (MPa)	-0.08~0.25
背压 (MPa)	0~0.25

可选择省电基板（带指示灯）


配备省电基板，可抑制线圈发热，防止热量传导至流体，并减少通电时的功耗。
可通过指示灯观察电磁阀的通电状态。

无金属2通电磁阀

MKB3シリーズ

采用薄型紧凑式设计，可进行集成安装

厚度仅为14.5 mm。
采用本公司创新的安装方式，可实现小间距并排安装。

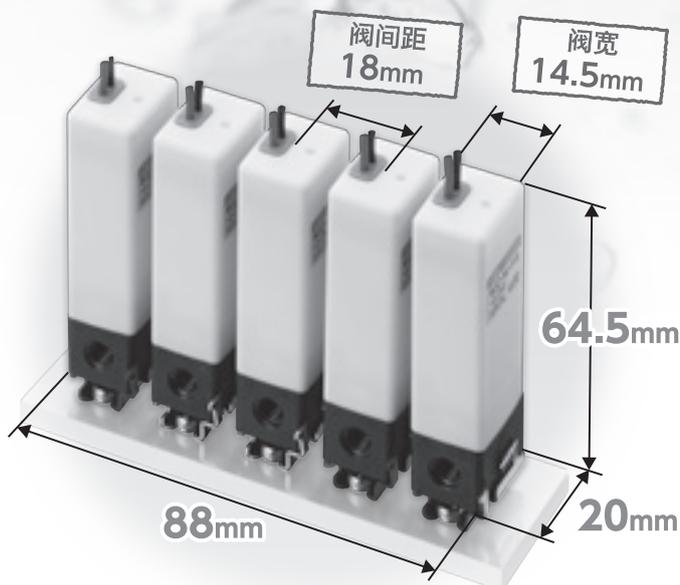

无金属膜片结构

将执行器和接触液体部进行完全分离。
接触液体部采用高耐腐蚀性树脂和橡胶材料。
采用本公司创新的膜片结构，具有高耐久性。

阀体材质	PPS
膜片材质	FKM, EPDM

