

## VSZPM混合集成规格书的制作方法

### ●混合集成型号(记载示例)

VSZPM - <sup>A</sup>CX <sup>B</sup>6 <sup>C</sup>8 - <sup>D</sup>3 - <sup>E</sup>5 - <sup>F</sup>Z - <sup>G</sup>F <sup>H</sup>26

### ●混合集成规格书(记载示例)

真空切换单元型号 <sup>A</sup> <sup>F</sup>	配置位置												数量	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
VSZPM- <sup>A</sup> 6- <sup>F</sup> DW	○	○												2
VSZPM- <sup>A</sup> 6- <sup>F</sup> DA			○		○									2
VSZPM- <sup>A</sup> 4- <sup>F</sup>				○										1
VSZPM- <sup>A</sup> - <sup>F</sup>														
VSZPM- <sup>A</sup> - <sup>F</sup>														

真空泵系统

〈仅输出气口尺寸为接头混合规格时〉

### ●混合集成型号(记载示例)

VSZPM - <sup>A</sup>CX <sup>B</sup>6 <sup>C</sup>6 - <sup>D</sup>3 - <sup>E</sup>5 - <sup>F</sup>DW - <sup>G</sup>F <sup>H</sup>26

### ●混合集成规格书(记载示例)

真空切换单元型号 <sup>A</sup> <sup>F</sup>	配置位置												数量	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
VSZPM- <sup>A</sup> M5- <sup>F</sup> DW	○	○												2
VSZPM- <sup>A</sup> 6- <sup>F</sup> DW			○		○									2
VSZPM- <sup>A</sup> 4- <sup>F</sup> DW				○										1
VSZPM- <sup>A</sup> - <sup>F</sup>														
VSZPM- <sup>A</sup> - <sup>F</sup>														


VSJP  
VSJPM

VSNP  
VSNPM

VSP  
VSPM

VSQP

VSZPM

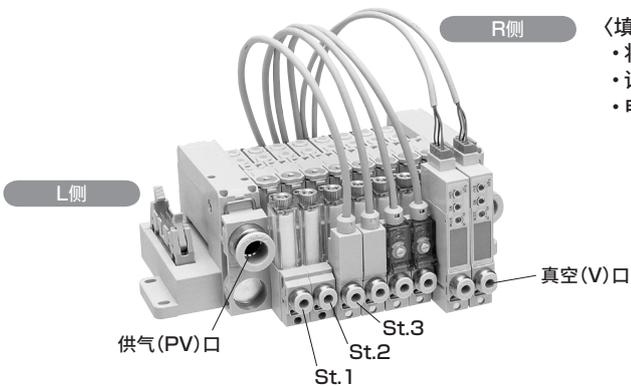

〈填写时〉

- 将真空口朝自己，按从左到右的顺序设置配管位置。
- 请在表右侧的所需数量中填写所指定产品型号的总数。
- 电装接插件组件固定在集成型的L侧。

## VSZPM混合集成规格书

经办人 \_\_\_\_\_ 数量 \_\_\_\_\_ 套 交货期 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 发行 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
 发票号 \_\_\_\_\_ 订单号 \_\_\_\_\_ 贵公司名 \_\_\_\_\_  
 经办人 \_\_\_\_\_  
 订单号 \_\_\_\_\_

### ●混合集成型号

VSZPM - A - B - C - D - E - F - G - H

A 真空口(V)	
4	φ4快插接头
6	φ6快插接头
M5	M5×0.8
CX	接头混合型(请在规格书中填写明细)

B 供气口(PS)	
4	φ4快插接头
6	φ6快插接头
8	φ8快插接头

C 真空供给口(PV)	
6	φ6快插接头
8	φ8快插接头
10	φ10快插接头

D 电磁阀电压	
3	DC24V

E 集成连数	
2~12	2连~12连

F 真空用压力开关规格	
无符号	无真空用压力开关
DW	带数字显示NPN输出2点
DA	带数字显示NPN输出1点+模拟输出
S	无显示NPN输出1点
V1	负压用模拟输出
R1	复合压力用模拟输出
Z	混合格格(请在规格书中填写明细)

G 配线规格	
F	扁平电缆接插件
D	D-Sub接插件

H 接插件引脚数指定		
无符号	扁平电缆接插件规格时	
	2~4连	10针
	5~9连	20针
	10~12连	26针
20	D-Sub接插件规格时	
	2~4连	9针
	5~12连	25针
26	26针扁平电缆接插件(max.12连)	
25	25针D-Sub接插件(max.12连)	

真空泵系统

VSJJP  
VSJPM

VSNJP  
VSNPM

VXPJP  
VXPMP

VSQP

VSZPM

### ●混合集成规格书

真空切换单元型号 A F	配置位置												数量
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
VSZPM- <span style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> </span> - <span style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> </span>													
VSZPM- <span style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> </span> - <span style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> </span>													
VSZPM- <span style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> </span> - <span style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> </span>													
VSZPM- <span style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> </span> - <span style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> </span>													
VSZPM- <span style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> </span> - <span style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> </span>													