

MJ.JL

 
 
 
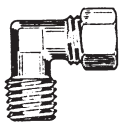
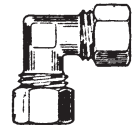
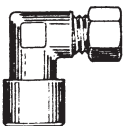
 
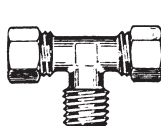
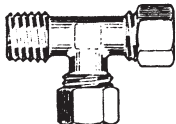
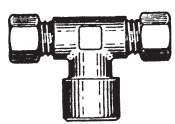
紧固接头・接头

 
配管口径1/8~1/2(Rc或R)



● 双重卡爪机构的稳定、切实配管。可靠性优异的紧固接头。

株式会社AOI产

■ 直管型				
单侧直管・ MJS□-□	直管・ MJS□-0	内螺纹型・直管・ MJS□-□-M	隔板接头・ MJS□-0-X	隔板内螺纹型・ MJS□-□-E
 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 15 ・ 记载页码：865	 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 15 ・ 记载页码：865	 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 15 ・ 记载页码：865	 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 15 ・ 记载页码：865	 适用气管 外径φ 4 6 8 10 ・ 记载页码：866
■ 弯管型				■ 三通型
单侧弯管・ MJL□-□	弯管・ MJL□-0	内螺纹型・弯管・ MJL□-□-M	旋转变管・ MJL□-□-T	双侧三通・ MJT□-□
 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 15 ・ 记载页码：866	 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 15 ・ 记载页码：866	 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 ・ 记载页码：866	 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 15 ・ 记载页码：867	 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 15 ・ 记载页码：867
D形三通・ MJT□-□-D	三通・ MJT□-0	内螺纹型・三通・ MJT□-□-M	导套・ MJN□-0	插入式卡套・ MJU□-0
 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 15 ・ 记载页码：867	 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 15 ・ 记载页码：867	 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 ・ 记载页码：868	 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 15 ・ 记载页码：868	 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 ・ 记载页码：868

弯管・JL	
	配管口径 R、Rc 1/8 1/4 3/8 1/2 ・ 记载页码：869

接头

● 销售单位为10个/1袋。

CKD

863

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水
分离器
机械式
压力开关
残压排出
缓慢
启动阀
抗菌
除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化
FRL
室外FRL
适配器
连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・
单向阀等
接头・
气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式
压力开关
到位・
密合确认开关
空气传感器
冷却液用
压力开关
气体用流量
传感器・控制器
水用流量
传感器
全气动系统
(全空压)
全气动系统
(V)
气体发
生装置
冷冻式
干燥机
干燥剂式
干燥机
高分子膜式
干燥机
主管路
过滤器
排水器
等
卷末